


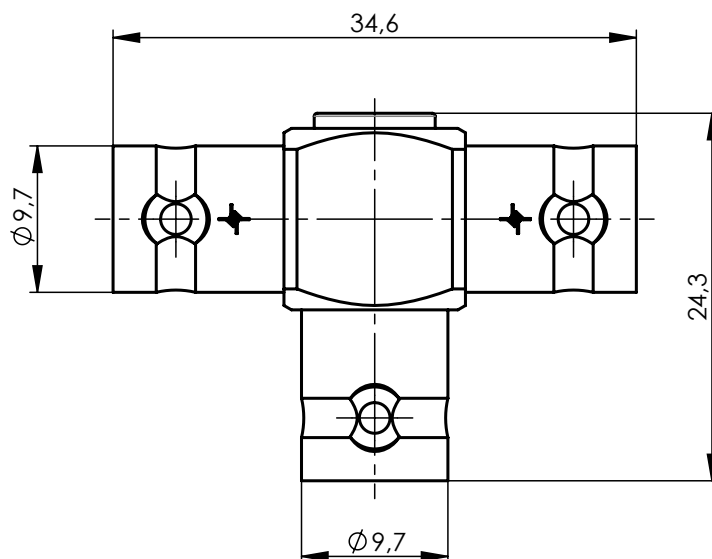

Mechanical characteristics
interface dimensions acc. to mating life

Components
centre contact
outer contact
other metal parts

insulators

Electrical characteristics
impedance

Environmental
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach
Steckzyklen

IEC 61169-8
>500

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile

Isolierungen

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand

50 Ω


Umgebung
RoHS konform

 
2011/65/EU

Materials / Material
CuNi1Pb1P (C97)
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
GD-ZnAl4Cu1
PTFE

Finish / Oberfläche
Ni2Au0,8
Cu2Ni5
Cu2Ni5
Cu6Ni6

M 1:1

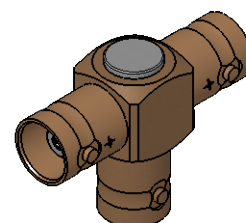

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	27.02.2018	MA	
			gepr./ appr.	29.03.2018	HR	ca./approx. 18
			Maßstab/ scale 2:1 (1:1)	Benennung/ title BNC T Adaptor (f-f-f) BNC-T-Stück (f-f-f)		
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01004B0616	
				Ersatz für/ replaces		
				 Telegärtner		
				 Maße/ dimensions: mm		
				Original : DIN A4		
				Blatt/ sheet 1 von/ of 1		