



# Reflect Mini



# Reflect Mini

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

1




S




M



S, M Freebit™ ergonomic ear tips

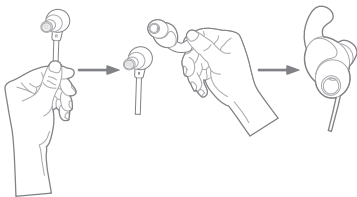


Patented ear-tips provide a secure fit for intense workouts.

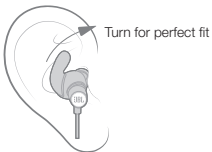


# Reflect Mini

Quick Start Guide


 
Guide de démarrage rapide



S, M regular ear tips

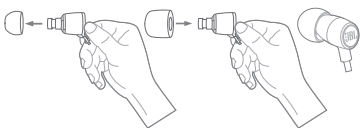

3 **Remote function**

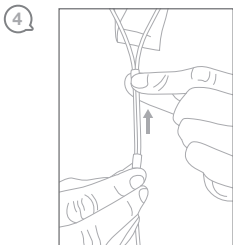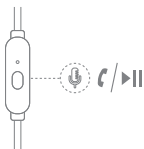


# Reflect Mini

---

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

5

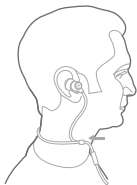

6



# Reflect Mini

---

## Quick Start Guide

## Guide de démarrage rapide

### EN

- Premium 5.8mm Dynamic Driver
- Frequency Response: 10Hz–22kHz
- Connection: 3.5mm Jack

### FR

- Haut-parleur dynamique haut de gamme 5,8 mm
- Réponse en fréquence : 10 Hz – 22 kHz
- Connexion : jack 3,5 mm

### ES

- Transductor dinámico premium de 5,8 mm
- Respuesta de frecuencia: 10 Hz – 22 kHz
- Conexiones: conector de 3,5 mm

### PT

- Driver dinâmico de 5,8 mm de qualidade superior
- Resposta em frequência: 10 Hz – 22 kHz
- Ligação: ficha de 3,5 mm

### DE

- Hochwertiger 5,8mm-Dynamik-Lautsprecher
- Frequenzbereich: 10Hz–22kHz
- Anschluss: 3,5mm-Klinkenbuchse

### IT

- Driver Dinamico Premium da 5.8mm
- Risposta in frequenza: 10Hz–22kHz
- Connessione: Jack 3.5mm

### NL

- Hoofwaardige 5.8mm Dynamic Driver
- Frequentiebereik: 10Hz–22kHz
- Aansluitingen: 3.5mm stekker

### NO

- Premium 5,8 mm dynamisk driver
- Frekvensområde: 10 Hz–22kHz
- Tilkobling: 3,5 mm plugg

### FI

- Ensiluokkainen 5,8 mm:n dynaaminen kaiutinelementti
- Taajuusvaste: 10Hz–22kHz
- Liitäntä: 3,5 mm liitin

### RU

- Высококачественная 5,8-мм динамическая мембрана
- Частотная характеристика: 10 Гц–22 КГц
- Соединение: 3,5-миллиметровый разъем

### SV

- Premium 5,8 mm dynamiskt element
- Frekvensomfång: 10 Hz – 22 kHz
- Anslutning: 3,5 mm kontakt

### DA

- 5,8 mm dynamiske enheder af premiumkvalitet
- Frekvensområde: 10 Hz – 22 kHz
- Forbindelse: 3,5 mm jackstik

# Reflect Mini

## Quick Start Guide

## Guide de démarrage rapide

### JP

- 高品質の5.8mmダイナミックドライバー
- 周波数特性：10Hz～22kHz
- 接続：3.5mmジャック

### PL

- Wysokiej klasy przetworniki dynamiczne 5,8 mm
- Pasmo przenoszenia: 10Hz–22kHz
- Złącza: jack 3,5 mm

### KO

- 프리미엄 5.8mm 다이내믹 드라이버
- 주파수 응답: 10Hz – 22kHz
- 연결: 3.5mm 잭

### CHS

- 优质的 5.8mm 动圈驱动器
- 频率响应：10Hz–22kHz
- 连接：3.5mm 插孔

### CHT

- 優質 5.8mm 動圈驅動器
- 頻率回應：10Hz–22kHz
- 連接：3.5mm 插孔

### ID

- Penggerak Dinamis 5,8mm Premium
- Tanggapan Frekuensi: 10Hz–22kHz
- Koneksi: Jek 3,5mm

Модель: JBL REFLECT MINI / Торговая марка: JBL

Назначение товара: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАУШНИКИ

Изготовитель: ХАРМАН ИНТЕРНЭШНЛ ИНДАСТРИЗ ИНКОРПОРЕЙТЕД, США, 06901 КОННЕКТИКУТ, г.СТЭМФОРД, АТЛАНТИК СТРИТ 400, ОФИС 1500

Страна происхождения: Китай / Импортер в Россию: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", РОССИЯ, 123317, МОСКВА, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ, Д.10 /

Гарантийный период: 1 год / Информация о сервисных центрах:

[www.harman.com/ru](http://www.harman.com/ru) / тел. +7-800-700-0467 / Срок службы: 2 года

Срок хранения: не ограничен / Условия хранения: Стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды

Номер документа соответствия: Товар не подлежит обязательной сертификации / Год производства: Год изготовления Вашего устройства

можно определить по серийному номеру изделия. Серийный номер состоит из 4-х групп: 2 буквы, 4 цифры, 2 буквы, 7 цифр (XX 0000 XY 0000000), где вторая буква из 2-ой буквенной группы (слева направо)

обозначает год производства. Соответствие буквенного кода году представлено в таблице.

A	2010	N	2023
B	2011	O	2024
C	2012	P	2025
D	2013	Q	2026
E	2014	R	2027
F	2015	S	2028
G	2016	T	2029
H	2017	U	2030
I	2018	V	2031
J	2019	X	2032
K	2020	Y	2033
L	2021	Z	2034
M	2022	повторно начать с A	