



## base – 120.02

### Werkzeugkoffer aus robustem ABS-Material


Der Werkzeugkoffer base zeichnet sich durch Langlebigkeit, Funktionalität und Modernität aus. Er ist mit einem Dokumentenfach im Deckel, zwei herausnehmbaren Werkzeugtafeln und einer variablen Bodenschale mit Alu-Trennsteg-System ausgestattet.

### Tool case made of robust ABS-material


The tool case base is characterised by durability, functionality and modernity. Inside the case you have a document pocket in the lid, two removable tool boards and a variable bottom tray with aluminium divider system.



ergonomischer Griff  
ergonomic handle

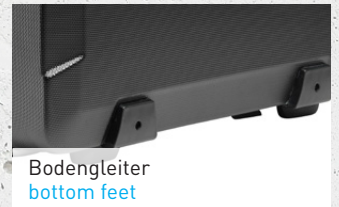


Bodengleiter  
bottom feet

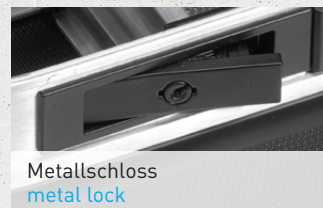

Metallschloss  
metal lock



Zahlschloss  
combination lock

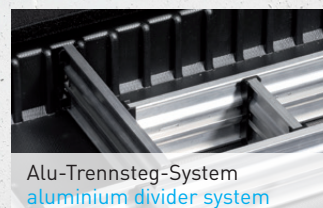

Alu-Trennsteg-System  
aluminium divider system



Stoßkantenschutz  
rim protection

### SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

**Innenmaße** 460 x 355 x 180 mm | **Außenmaße** 500 x 420 x 200 mm  
**Volumen** 29 l | **Gewicht** 5 kg | **Zuladung** 25 kg | **mögliche Ausstattung** pockets (P), loops (L), Module (M) | **Farbe** schwarz  
**Material** ABS

**internal dimensions** 18.1 x 14.0 x 7.1 inch | **external dimensions** 19.7 x 16.5 x 7.9 inch | **volume** 29 l | **weight** 11 lbs  
**max. load** 55.1 lbs | **possible configuration** pockets (P), loops (L), modules (M) | **colour** black | **material** ABS

### ARTIKEL-NR. | ITEM NO.

120.02/P **base pockets** (37 tool pockets)  
120.02/M **base MODUL** (9 Module)  
120.02/L **base loops** (111 tool loops)