

(GB) 24h analog wild boar timer

1. Insert battery, observe polarity!
2. Set current day time with wheel on the backside.
3. Put the timer upright in a dry waterproof, bite resistant box.
(The rattle noise of timer is the pendular of magnet switch).
4. If timer will be turned more than 45 ° clock stops.
5. Write down time and set current day time again.

(F) 24h analog horloge a sanglier

1. Posez la pile, respectez polarité.
2. Ajustez l'heure avec la roue d'arrière.
3. Mettez l'horloge à la verticale dans une boîte imperméable.
(Le bruit clique est le pendule du guichet magnétique).
4. Tournement plus de 45° arrête l'horloge.
5. Écrivez l'heure et ajustez l'heure encore.


(NL) 24h analog wild swijn klok

1. Batterij inleggen, polariteit opletten.
2. Kloktijd instellen met de het wiel de achterkant.
3. Leg de klok verticaal in en waterdichte box.
(dat klapper geruis is de slinger de magnet schakelaar).
4. Leggen meer dan 45° stop dat klok.
5. Noteren de kloktijd en instellen.

Bergen & Schütten

Berger & Schröter GmbH
Voerder Straße 83 - 58153 Hagen
Tel. 0 23 31 - 62 40 00

(D) Bedienungsanleitung 24h Analoguhr zum Nachrüsten. Art. Nr. 30360

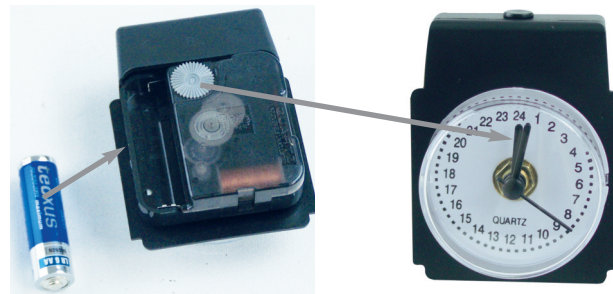

1. Batterie einsetzen
(1.5 V Mignon).
Auf die richtige
Polung achten:
+ bzw. - ist im
Batteriefach
eingezeichnet.

2. Aktuelle Uhrzeit einstellen.
Das kleine Rändelrad auf der
Rückseite nach rechts drehen, bis die
richtige Uhrzeit auf der Vorderseite
eingestellt ist.

3. Dann die Uhr in einem wasserdich-
ten, geschlossenen Behälter aufrecht
positionieren.

Achtung!
Das „Klappergeräusch“ in der
Analoguhr ist der Pendel
Magnet-Ein- und Ausschalter.

4. Sobald die Uhr bewegt bzw. umge-
worfen wird, schaltet sich die Uhr ab.

5. Die Uhrzeit notieren, anschließend
die aktuelle Uhrzeit wieder einstellen
und die Uhr wieder aufstellen.



(In dieser
Position
läuft die
Uhr).



(In dieser
Position
bleibt die
Uhr
stehen)