


Mehrfach-Kurzschlussbrücken RM 2,54mm, für 0,635mm Vierkantstifte Multi-Jumpers, 2.54mm Pitch, for 0.635mm Square Pins


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper Alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Gold über Nickel <i>Gold over nickel</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ < 20mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ > 1000MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500V _{AC} 500V _{AC}
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3A 3A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40°C ... +105°C -40°C ... +105°C

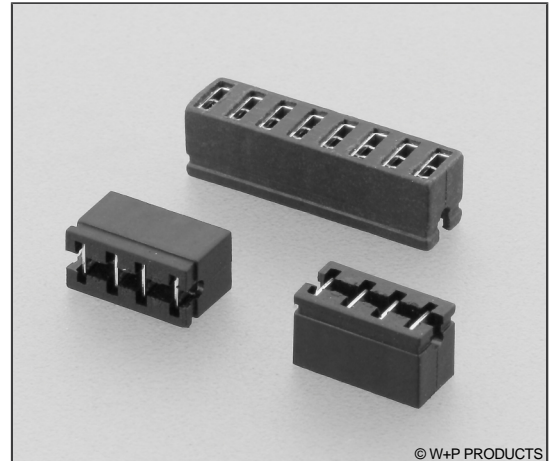

© W+P PRODUCTS

Einsetzbar für Vierkantstifte 0,635mm.
Accept rectangular pins 0.635mm.

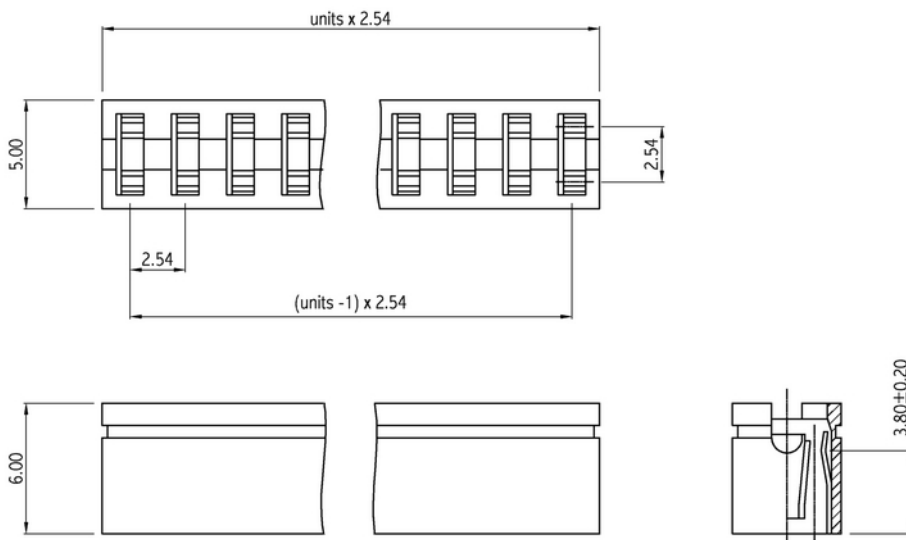

Series

365

Units*

10

02-10 Einheiten (4-20 Kontakte)
Units (4-20 contacts)

Colour

10

10 Schwarz
Black

Plating

00

00 Kontaktbereich vergoldet
Gold plated contact area

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.