

Anwendungshinweis  
**Pneumatik-  
 Schleifer**



**9033-10**








Application Note  
**Pneumatic  
 grinder**



 






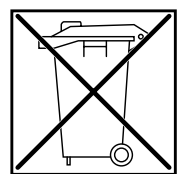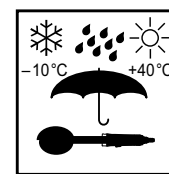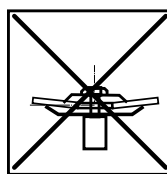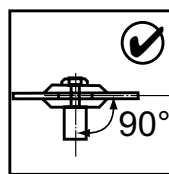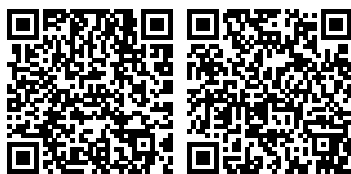




Notice d'utilisation  
**Meuleuse  
 pneumatique**








 




Toepassingsaanwijzing  
**Pneumatische  
 slijper**



Ursprungssprache deutsch – original language: German – Langue d'origine: allemand - Oorspronkelijke taal Duits

<b>HAZET</b> No.					<b>W</b>								
	Ø mm "	mm	mm	1/min	Watt	kg	Ø mm	l/min.	bar	dB(A)		m/s <sup>2</sup>	mm
<b>9033-10</b>	12,91 <sup>(1/4)</sup>  7,2	<b>10</b>	<b>76 x 2.1 x 10</b>	<b>18000</b>	<b>522.2</b>	<b>0.9</b>	<b>10</b>	<b>114</b>	<b>6.3</b>	Lp A 88	Lp W 88	<b>1.8</b>	<b>210</b>

	<b>de</b>	<b>en</b>	<b>fr</b>	<b>nl</b>
<b>9033-10</b>	HAZET Pneumatik-Schleifer ist zum Trennen von Werkstücken, besonders an schwer zugänglichen Stellen, sehr gut geeignet.	<i>The HAZET pneumatic grinder is highly suitable for separating workpieces, particularly in areas that are difficult to access.</i>	<i>La meuleuse pneumatique HAZET convient parfaitement pour la séparation de pièces à travailler, en particulier aux endroits difficilement accessibles.</i>	<i>De HAZET pneumatische slijper dient voor het scheiden van werkstukken. Het apparaat is uitermate geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen.</i>
	Beachten Sie unbedingt die beiliegenden Sicherheitsvorschriften für HAZET-Pneumatikwerkzeuge!	<i>Please observe the enclosed safety instructions for the HAZET pneumatic tools!</i>	<i>Veillez respecter impérativement les consignes de sécurité pour les outils pneumatiques de HAZET !</i>	Neem per se de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften in acht voor pneumatische gereedschappen van HAZET!
	Spannfutter	<i>Collet Chuck</i>	<i>Mandrin de serrage</i>	<i>Spantang</i>
	Schalldruckpegel Schall-Leistungspegel	<i>Sound pressure level Sound power level</i>	<i>Niveau de pression acoustique Niveau de puissance acoustique</i>	Geluidsdrumniveau Geluidsvermogeniveau
	Vibrationsbeschleunigung	<i>Vibration acceleration</i>	<i>Accélération de vibration</i>	Trillingsversnelling
	Max. Drehzahl/min.	<i>Max. revolutions per minute</i>	<i>Vitesse à vide max. / min.</i>	TPM max.
	Luftverbrauch	<i>Air consumption</i>	<i>Consommation d'air</i>	Lucht-verbruik
	Betriebsdruck	<i>Working pressure</i>	<i>Pression de service</i>	Werkdruk
	Kupplungsstecker	<i>Coupler plug</i>	<i>Raccord</i>	Verbindingsstekker
	Schlauch	<i>Air Hose</i>	<i>Tuyau d'air</i>	Lucht pijp
	Pneumatik-Schleifer, Kupplungsstecker Nennweite 7,2	<i>Pneumatic grinder, Coupler plug, nominal size 7.2</i>	<i>Meuleuse pneumatique, Raccord de taille nominale 7.2</i>	Pneumatische slijper, contrastekker, nominale breedte 7,2