


Skizze / Bild

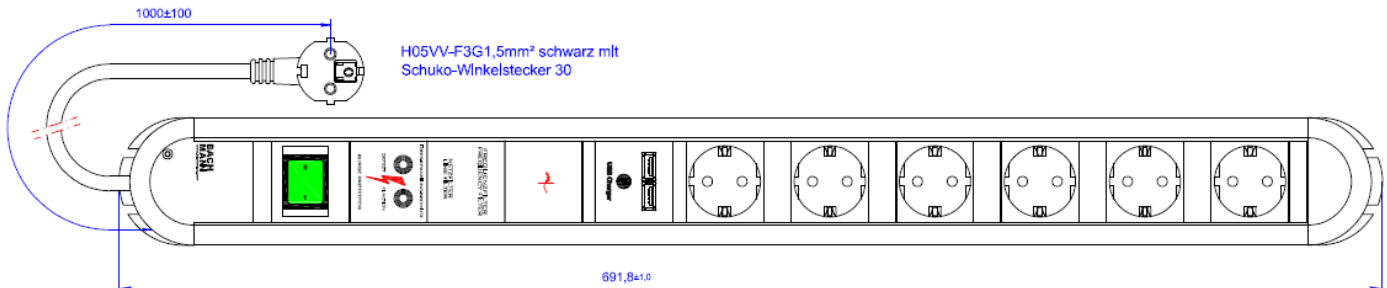

<p>Primo Steckdosenleiste mit Gerätevollschutz</p> <p>Steckdosen:</p> <ul style="list-style-type: none"> nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 6x Schutzkontakt 90°, schwarz 16A, AC 250V, 3680W Mit Schalter grün <p>Anschluss:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1,0m H05VV-F3G1,5mm² schwarz, mit Schutzkontakt-Winkelstecker <p>Profil:</p> <ul style="list-style-type: none"> Eloxiertes Aluminium <p>Kunststoff:</p> <ul style="list-style-type: none"> PA 6 GF, schwarz <p>Endkappen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Geschraubt, wiederanschließbar Mit Euroklemme <p>Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> Siehe Zeichnung Mit jeweils 15mm Abstand zwischen den Dosen <p>USB Charger:</p> <ul style="list-style-type: none"> Doppel-USB Charger 5,2V,2,15A <p>Netz- und Frequenzfilter:</p> <ul style="list-style-type: none"> filtert kleinste Störungen (30MHz) Eckfrequenz 400Hz, Dämpfung 20dB pro Dekade <p>Lieferform:</p> <ul style="list-style-type: none"> In Kartonbox verpackt <p>Überspannungsschutz:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurzschlussfestigkeit 3,0kA, Schutzpegel Up 1,5kV Prüfspannung Uoc 5kV Uc 255V; 50Hz optische Funktions- und Ausfallanzeige <p>Bedruckung:</p> <ul style="list-style-type: none"> mit Bachmann Logo <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x Steckdoseneinheit Primo 	<p>Primo Power strip with full device protection</p> <p>Sockets:</p> <ul style="list-style-type: none"> DIN 49 440, examined: VDE0620-1; 6x German type socket outlet, 90°, black 16A, AC 250V, 3680W With green switch <p>Connection:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1,75m H05VV-F3G1,5mm² black with German right angled plug <p>Profile:</p> <ul style="list-style-type: none"> Anodised aluminium <p>Plastic material:</p> <ul style="list-style-type: none"> PA 6 GF, black <p>Endcaps:</p> <ul style="list-style-type: none"> Screwed, rewirable With euro terminal <p>Measurements (length x width x height)</p> <ul style="list-style-type: none"> See drawing With 15mm space between socket outlets <p>USB Charger:</p> <ul style="list-style-type: none"> Doppel-USB Charger 5,2V,2,15A <p>Line surge and frequency filter:</p> <ul style="list-style-type: none"> filters small interferences (30 MHz) nominal frequency 400Hz, attenuation 20dB per decade <p>Packing:</p> <ul style="list-style-type: none"> In carton box <p>Overvoltage protection:</p> <ul style="list-style-type: none"> short circuit protect. 3,0kA, protection level Up 1,5kV test voltage Uoc 5kV Uc 255V; 50Hz optic signal for function / failure indicator <p>Printing:</p> <ul style="list-style-type: none"> with Bachmann logo <p>Extent of delivery:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x PDU Primo
--	--