


Skizze / Bild

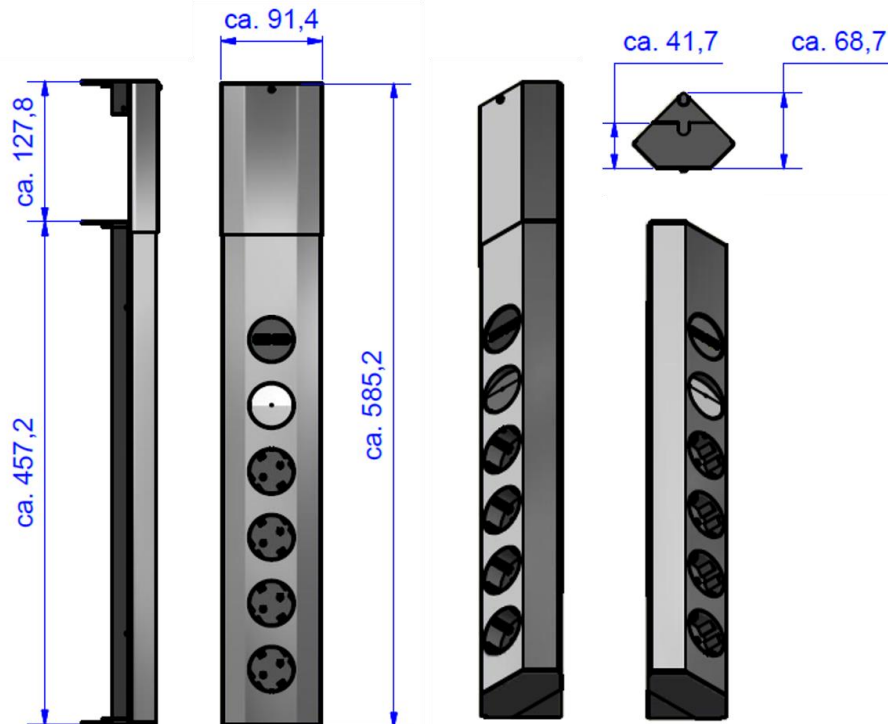

CASIA Steckdosenleiste zur Wand- und Eckmontage	CASIA Socket outlet for wall and corner installation
<b>Beschreibung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Universell einsetzbare Elektrifizierungseinheit</li> <li>• Montage in der Ecke oder an der Wand</li> <li>• Die CASIA verfügt über vier Schutzkontaktsteckdosen, einen Schalter und einen USB-Doppelcharger</li> <li>• Nachträglicher Einbau möglich</li> </ul>	<b>Description:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Universal electrification unit</li> <li>• The unit can be mounted in the corner as well as on the wall</li> <li>• The CASIA has four German type sockets, one switch and one USB double charger</li> <li>• Suitable for retrofitting</li> </ul>
<b>Steckdosen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nach IEC 60884, VDE 0620-1</li> <li>• 2-polig mit Schutzkontakt</li> <li>• 16A/3680W, AC250V, IP20, mit Kinderschutz, schwarz</li> <li>• Mit Schalter</li> </ul>	<b>Sockets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• According to IEC 60884, VDE 0620-1</li> <li>• 2-pole with earthing contact</li> <li>• 16A/3680W, AC250V, IP20, with child protection, black</li> <li>• With switch</li> </ul>
<b>USB-Charger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppelcharger 5,2 V / 2,15 A</li> </ul>	<b>USB charger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Double charger 5,2 V / 2,15 A</li> </ul>
<b>Leitung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,0m H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup> schwarz</li> <li>• Mit beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker schwarz</li> </ul>	<b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,0m H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup> black</li> <li>• German type mounting plug black enclosed</li> </ul>
<b>Material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundkörper/Steckdosenteile: Kunststoff PA6</li> <li>• Frontblende: Aluminiumprofil gebürstet</li> </ul>	<b>Material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base body/Socket outlet: Plastic PA6</li> <li>• Front panel: Aluminium brushed semi-glossy</li> </ul>
<b>Abmessungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhe inkl. Ausgleichsprofil: ca. 585 mm</li> <li>• Höhe ohne Ausgleichsprofil: ca. 458 mm</li> <li>• Tiefe bei Wandmontage: ca. 42 mm</li> <li>• Tiefe bei Eckmontage: ca. 69 mm</li> <li>• Breite: ca. 92 mm</li> </ul>	<b>Measurements:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Height incl. adjustment profile: approx. 585 mm</li> <li>• Height without adjustment profile: approx. 458 mm</li> <li>• Depth for wall installation: approx. 42 mm</li> <li>• Depth for corner installation: approx. 69 mm</li> <li>• Width: approx. 92 mm</li> </ul>
<b>Einsatzbedingungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagerung und Transport von -5°C bis 40°C</li> <li>• Montage und Einsatz von -5°C bis 40°C</li> </ul>	<b>Conditions of use:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stock and transport from -5°C up to 40°C</li> <li>• Installation and use from -5°C up to 40°C</li> </ul>
<b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In Kartonbox verpackt</li> </ul>	<b>Delivery form:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Packed in carton box</li> </ul>
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Steckdosenleiste zur Wand- und Eckmontage</li> <li>• 1x Höhenausgleichsprofil</li> <li>• 1x Montageanleitung</li> <li>• 1x Montagestecker</li> </ul>	<b>Scope of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Socket outlet for wall and corner installation</li> <li>• 1x Height adjustment profile</li> <li>• 1x Assembly instructions</li> <li>• 1x Mounting plug</li> </ul>