



**D** Zum Anschluss von z.B. USB-Festplatten, Drucker, etc. an den PC • Ungestörter Signalfluss durch Kupferleiter und 2-fach Schirmung • Ermöglicht Übertragungsraten bis 480 MBit/s

Hochwertiges USB-Anschlusskabel für Drucker, USB-Festplatten und andere Geräte.

**Technische Daten:** Anschlussstyp A: USB 2.0 Stecker A · Anschlussstyp B: USB 2.0 Stecker B · Kabellänge: 0,5 m · Schirmung: Geflechts- und Folienschirmung · AWG: 28/28 · Innenleiter-Material: Kupfer.

**F** Pour raccorder p. ex. disques durs USB, imprimantes etc. à un PC • Signal non troublé grâce à un conducteur en cuivre et à un blindage double • Permet des débits de transfert jusqu'à 480 MBit/sec

Câbles de raccordement USB haut de gamme pour imprimantes, disques durs USB et autres périphériques.

**Données techniques :** Type de raccordement A : USB 2.0 mâle type A · Type de raccordement B: USB 2.0 mâle type B · Longueur du câble : 0,5 m · Bindage : blindage par tresse et feuilles · AWG : 28/28 · Matériau conducteur intérieur : cuivre.

**I** Serve per collegare al PC per esempio dischi rigidi USB, stampanti, ecc. • Flusso del segnale ininterrotto grazie ad un conduttore di rame e ad una doppia schermatura • Consente una velocità di trasmissione fino a 480 Mbit/s

Cavo di collegamento USB di elevata qualità per stampanti, dischi rigidi USB ed altri dispositivi.

**Dati tecnici:** Tipo di collegamento A: USB 2.0 connettore A · Tipo di collegamento B: USB 2.0 connettore B · Lunghezza cavo: 0,5 m · Schermatura: a treccia ed a pellicola · AWG: 28/28 · Materiale conduttore interno: rame.

**GB** Connects USB devices such as hard drives and printers to your PC • Copper conductor and 2-layer shielding ensures uninterrupted signal transmission • Enables data transmission rates of up to 480 Mbit/s

Premium USB connection cable for printers, USB hard drives and other devices.

**Technical data:** Connection type A: USB 2.0 type-A connector · Connection type B: USB 2.0 type-B connector · Cable length: 0.5 m · Shielding: Braided and foil shielding · AWG: 28/28 · Inner conductor material: copper.

**NL** Voor het aansluiten van bijv. USB-harde schijven, printers etc. aan de computer • Ongestoorde signaaltransmissie dankzij koperen ader en 2-voudige beveiliging • Maakt transmissiesnelheden tot 480 MBit/s mogelijk

Hoogwaardige USB-aansluitkabel voor printers, USB-harde schijven en andere apparaten.

**Technische gegevens:** Aansluiting A: USB 2.0 stekker A · Aansluiting B: USB 2.0 stekker B · Kabellengte: 0,5 m · Afscherming: Gevlochten en folie-afscherming · AWG: 28/28 · Materiaal binnengeleider: koper.

**PL** Do podłączenia np. hubów USB, dysków twardej USB, drukarek do komputera • Niezakłócony przepływ sygnału przez przewód miedziany i podwójne ekranowanie • Umożliwia prędkość transmisji do 480 Mbit/s

Wysokiej jakości kabel przyłączeniowy USB do drukarek, dysków twardej USB i innych urządzeń.

**Dane techniczne:** Typ złącza A: USB 2.0 wtyczka A · Typ złącza B: USB 2.0 wtyczka B · Długość kabla: 0,5 m · Ekranowanie: oplot i folia · AWG: 28/28 · Materiał przewodu wewnętrznego: miedź.

 

Anschlusskabel • Connection cable •  
Câble de raccordement • Aansluitkabel •  
Cavo di collegamento • Kabel przyłączeniowy




renkforce

## ANSCHLUSSKABEL


Zum Anschluss von z.B. USB-Festplatten, Drucker, etc. an den PC • Ungestörter Signalfluss durch Kupferleiter und 2-fach Schirmung • Ermöglicht Übertragungsraten bis 480 MBit/s

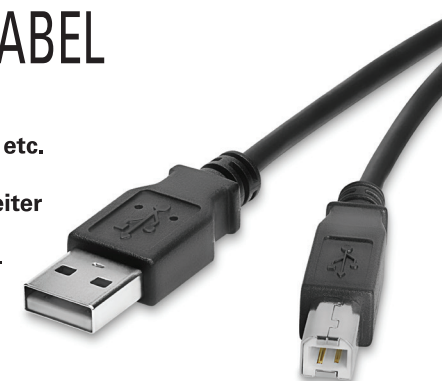


Copper  
Kupfer-Innenleiter

 

Double shielded  
Doppelt geschirmt

 

 Gold Plated Contacts  
Vergoldete Kontakte



0,5 m

USB 2.0 Stecker A <-> USB 2.0 Stecker B

renkforce  
distributed by  
Conrad Electronic SE  
Klaus-Conrad-Str. 1,  
D-92240 Hirschau  
[www.renkforce.de](http://www.renkforce.de)



WEEE-Reg.-Nr.:  
DE28001718



V1\_0816\_02

02

01

16

02

01

16

02

01

16

02

01

16

02

01

16

02

01

16

02

01

16

02

01

16

02

TD  
Design

VP1 (depth 20 mm)