

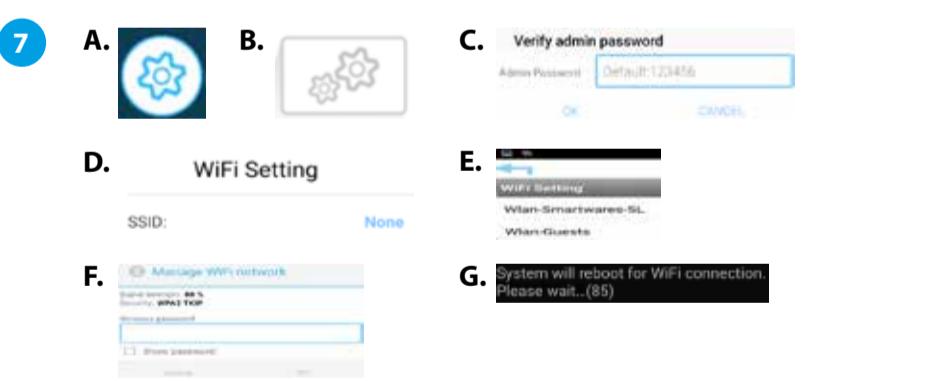
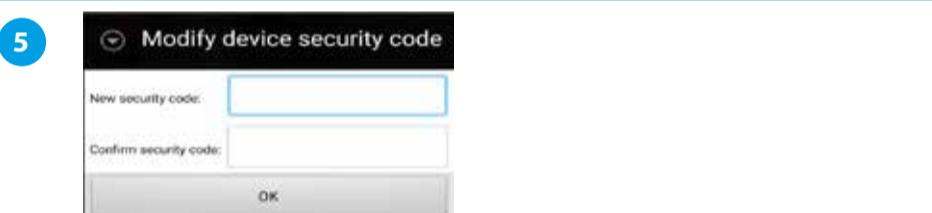
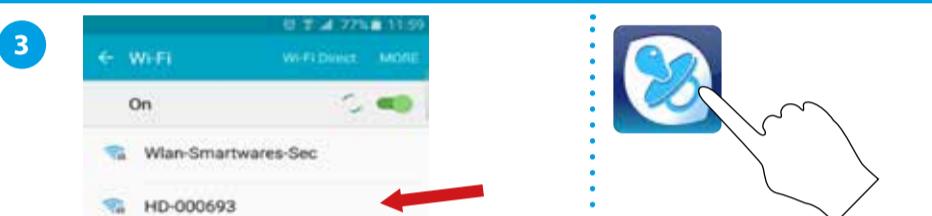


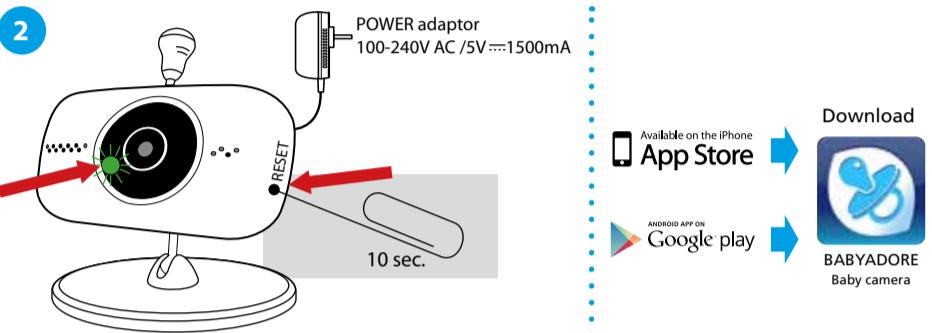

smartwares®

C730IP | 10.028.16
QUICK START GUIDE

PT ES IT

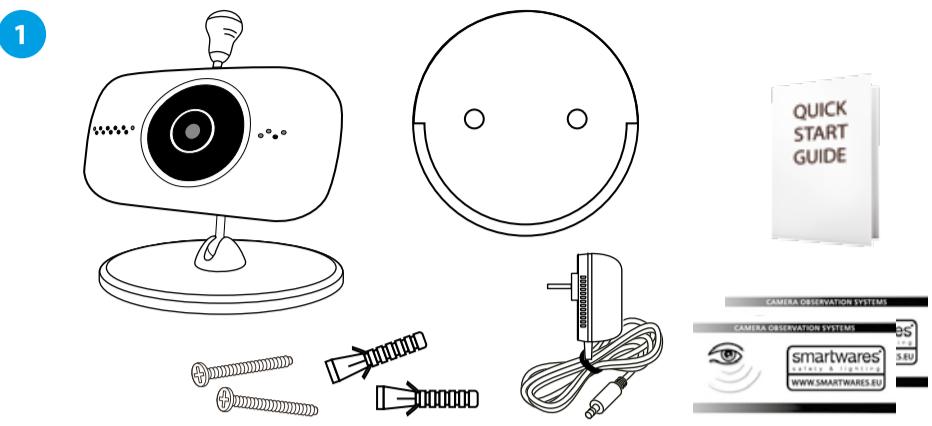

PT

- Câmera IP + suporte e instalação na parede, embalagem de parafusos, adaptador de alimentação, Guia de Início Rápido, 2x adesivos de vidro.
- Ligue o adaptador à câmara e a ficha à tomada. Aguarde até aparecer uma luz verde a piscar na câmara. Se a luz verde não começar a piscar, poderá reiniciar a câmara com um clipe (Prima durante 10 segundos, deixe a câmara ligada). Para as funções de câmara de bebé, transfira a aplicação "BabyAdore" a partir da loja Google play ou Apple app.
- Vá para as definições de Wi-Fi do seu dispositivo móvel. Ligue o router da câmara. O nome do router é HD-xxxxxx. A palavra-passe é: 12345678. Abra a aplicação BabyAdore.
- Toque no logótipo para adicionar a sua câmara. **1.** Escreva qualquer nome à sua escolha. **2.** Introduza manualmente o DID (na parte posterior da câmara) ou prima o botão de pesquisa. **3.** Introduza a palavra-passe predefinida: 123456. Confirme a salvaguarda da câmara na sua aplicação. Assistirá a uma visualização ao vivo após alguns segundos.
- Por motivos de segurança, tem de alterar a palavra-passe predefinida 123456 para o seu código de segurança pessoal.
- Toque na imagem ao vivo. Será apresentado um menu (Imagen 6).
 - Resolução da imagem no seu dispositivo móvel. A predefinição é VGA para uma transmissão de dados menor.
 - Nome e estado da câmara da ligação.
 - Definições de vídeo.
 - Definições do dispositivo.
 - Sensor de Humidade e Temperatura (é possível definir a função de alarme se o valor for demasiado baixo ou demasiado alto).
 - Toque para ligar/desligar o volume do vídeo.
 - Toque para capturar uma imagem de ecrã.
 - Toque para gravar um vídeo.
 - Fique a tocar para falar (Prima para falar).
 - Toque para reproduzir uma música de embalar.
 - Toque para atualizar a ligação com a sua câmara. Quando abrir um menu, poderá regressar à visualização ao vivo se tocar próximo do menu, na visualização ao vivo.
- Ligue a sua Câmera para Bebé ao seu router Wi-Fi.
 - Toque no botão "Definições do dispositivo".
 - Toque no botão "Definições avançadas".
 - Introduza a palavra-passe predefinida do Administrador: 123456 (Note que é uma palavra-passe diferente que a descrita no ponto 5).
 - Deslize o dedo para baixo para as "Definições de Wi-Fi" e toque.
 - Selecione a sua rede Wi-Fi para ligar a Câmera para Bebé.
 - Introduza a palavra-passe Wi-Fi do router e toque em "OK".
 - O sistema reiniciará nos próximos 90 segundos. Aguarde até a contagem estar completa. Feche a sua Aplicação e abra-a novamente. A sua Câmera para Bebé está ligado ao Wi-Fi e pode ser visualizada em qualquer parte do mundo.
- Transfira o software de PC e manual completo em www.smartwaressafetylighting.eu
- Instale o software do PC no seu sistema Windows e abra o programa. Introduza manualmente o "DID" ou prima o botão de pesquisa. Introduza o seu código de segurança pessoal do passo 5 e prima "Iniciar". Terá uma visualização ao vivo.

ES

- Cámara IP + soporte y montaje en pared, bolsa de tornillos, adaptador de corriente, guía de inicio rápido, 2x etiqueta de la ventana.
- Conectar el adaptador a la cámara y enchúfelo a la corriente. Espere hasta que haya una luz verde parpadeante en la cámara. Si la luz verde no parpadea debe reiniciar la cámara con un clip (Sostenga durante 10 segundos, deje la alimentación de la cámara). Para funciones de vigilía bebé descargar la aplicación "BabyAdore" de la tienda de Google play o la tienda de aplicaciones de Apple.
- Ir a la configuración WiFi de su dispositivo móvil. Conectar con el router de la cámara. El nombre del router es HD-xxxxxx. La contraseña es: 12345678. Abra la aplicación BabyAdore.
- Toque en el logotipo para añadir su cámara. **1.** Tipo : el nombre que deseé. **2.** Introduzca el número DID (en la parte posterior de la cámara) manualmente o pulse el botón de búsqueda. **3.** Introduzca la contraseña predeterminada: 123456. Pulse Confirmar para guardar la cámara en su aplicación. Verá la visualización en vivo después de unos segundos.
- Por razones de seguridad se tiene que cambiar la contraseña por defecto 123456 a su código de seguridad personal.
- Pulse en la imagen en directo. Un menú se mostrará (Cuadro 6).
 - La resolución de la imagen en el dispositivo móvil. Por defecto es VGA para menos flujo de datos.
 - Nombre de la cámara y el estado de la conexión.
 - Configuración de video.
 - Configuración de dispositivo.
 - Sensor de temperatura y humedad (es posible ajustar la función de alarma si el valor es demasiado bajo o demasiado alto).
 - Pulse para encender / apagar el volumen del video.
 - Presione para capturar una imagen de la pantalla.
 - Pulse para grabar un video.
 - Mantenga pulsado para hablar (PTT).
 - Pulse para reproducir música de cuna.
 - Toque para actualizar la conexión con la cámara. Cuando haya abierto un menú puede regresar a la visualización en directo si toca junto al menú, en la visualización en directo.
- Conecte su vigila bebé a su router wifi.
 - Toque el botón "Configuración del dispositivo".
 - Toque el botón "Configuración avanzada".
 - Introduzca la contraseña de administrador por defecto: 123456 (Tenga en cuenta que es una contraseña distinta a punto descriptivo 5).
 - Deslizar hacia abajo en la "configuración de Wifi" y pulse sobre él.
 - Seleccione la red Wi-Fi para conectar el vigila bebé.
 - Introduzca el router wifi contraseña y pulse "OK".
 - El sistema se reiniciará los siguientes 90 segundos. Por favor, espere hasta que finalice la cuenta regresiva. Cerrar la aplicación y vuelva a abrirla. La cámara del bebé está en Wi-Fi y puede ser vista en cualquier parte del mundo.
- Descargue el software para PC y el manual desde www.smartwaressafetylighting.eu. En la búsqueda web para el nombre del producto: C730IP.
- Instalar el software para PC en su sistema de windows y abra el programa. Introduzca el "DID" manual o pulse el botón de búsqueda. Introduzca su código de seguridad personal de la etapa 5 y pulse "start". Tendrá visualización en directo.

IT





- IP telecamera + staffa e montaggio a parete, pacco viti, adattatore di alimentazione, Guida rapida, 2x adesivo per finestra.
- Collegare l'adattatore alla videocamera e alla presa di corrente. Attendere finché la luce verde lampeggia sulla telecamera. Se la luce verde non lampeggi, è possibile resettare la telecamera con una graffetta (tenere per 10 secondi, lasciare la telecamera accesa). Per le funzioni "baby telecamera", scaricare l'app "BabyAdore" da Google play store o da Apple app store
- Andare alle impostazioni wifi del vostro dispositivo mobile. Collegarsi al router della telecamera. Il nome del router è HD-xxxxxx. La password è 12345678. Aprire l'app BabyAdore.
- Toccare il 'logo' per aggiungere la telecamera.
 - Digitare un nome a piacere.
 - Digitare manualmente l'ID del dispositivo (nella parte posteriore della telecamera) o premere il pulsante ricerca.
 - Inserire la password predefinita: 123456. Premere "conferma" per memorizzare la telecamera nell'app. Dopo pochi secondi, vedrete la visualizzazione in diretta.
- Per motivi di sicurezza è necessario modificare la password predefinita 123456 nel vostro codice personale di sicurezza.
- Toccare l'immagine in diretta. Sarà visualizzato un menu (Figura 6).
 - Risoluzione dell'immagine sul dispositivo mobile. Quella predefinita è VGA per un minor streaming di dati.
 - Nome telecamera e stato della connessione.
 - Impostazioni video.
 - Impostazioni dispositivo.
 - Sensore di temperatura e umidità (è possibile impostare la funzione allarme se il valore è troppo basso o troppo alto).
 - Toccare per attivare/disattivare il volume del video.
 - Toccare per catturare una schermata.
 - Toccare per registrare un video.
 - Toccare e tenere premuto per parlare ("Push to talk").
 - Toccare per riprodurre una ninnananna.
 - Toccare per aggiornare la connessione con la telecamera. Quando si apre un menu, è possibile tornare alla visualizzazione in diretta se si tocca "Avanti" nel menu, nella visualizzazione in diretta.
- Collegare la Baby Telecamera al router wifi.
 - Toccare il pulsante "impostazioni dispositivo".
 - Toccare il pulsante "Impostazioni avanzate".
 - Inserire la password Amministratore predefinita: 123456 (Nota: è una password diversa da quella descritta al punto 5).
 - Scorrere in basso fino a "Impostazioni wifi" e toccare.
 - Selezionare la rete wifi per collegare la Baby Telecamera.
 - Inserire la password del vostro router wifi e toccare su "OK".
 - Il sistema si riavvia nei successivi 90 secondi. Attendere finché il conto alla rovescia è completato. Chiudere e riaprire la APP. La vostra Baby telecamera è sul Wifi è può essere vista da qualunque parte del mondo.
- Scaricare il software per PC ed il manuale completo dal sito www.smartwaressafetylighting.eu. Sul sito web, ricercare il nome del prodotto: C730IP.
- Installare il software per PC sul vostro sistema windows ed aprire il programma. Inserire il codice "DID" manualmente o premere il pulsante Ricerca. Inserire il vostro codice di sicurezza personale dal passo 5 e premere "start". Vedrete la visualizzazione in diretta.



smartwares®

C730IP | 10.028.16
QUICK START GUIDE

PL TR SV

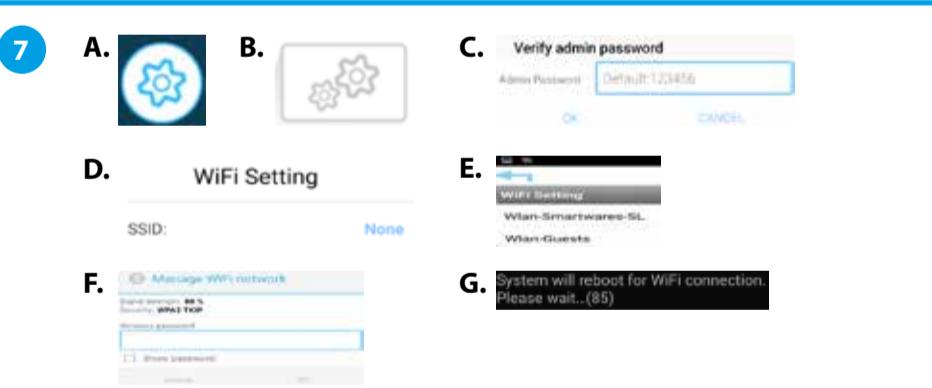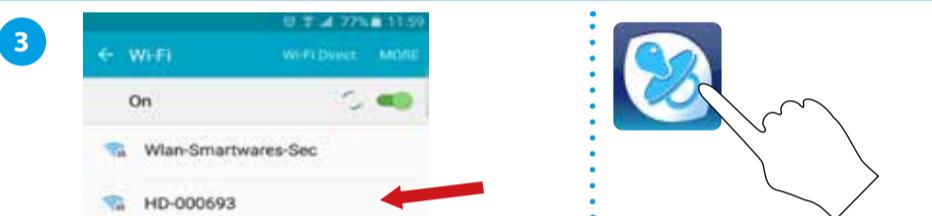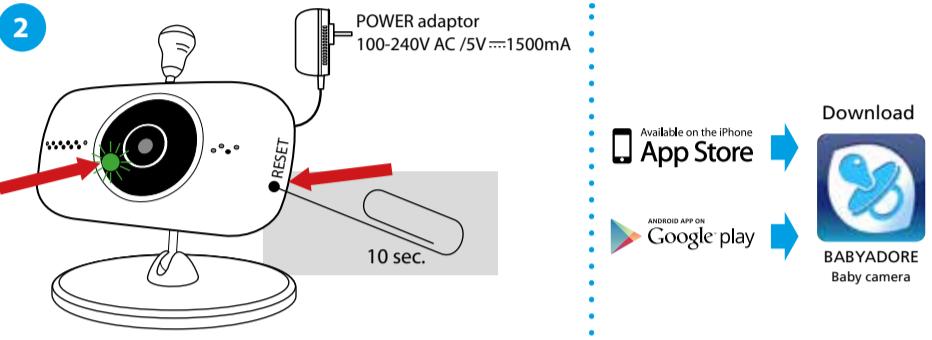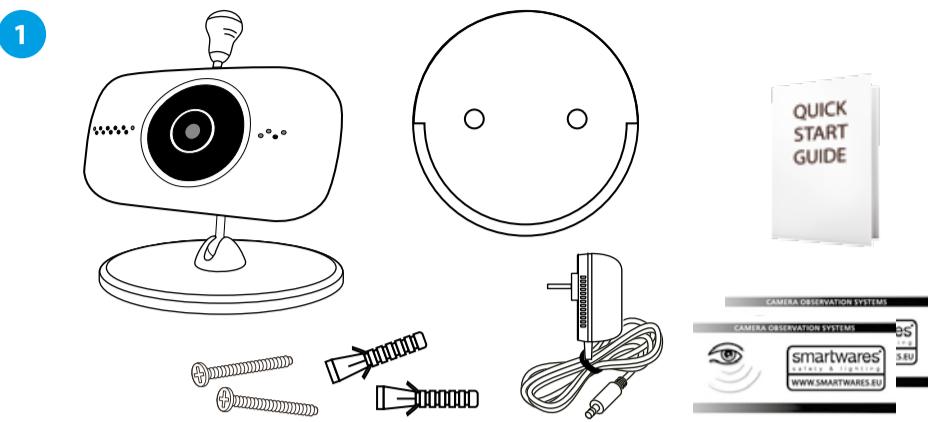

PL

1. Kamera IP + wspornik do montażu ściennego, zestaw wkrętów, zasilacz, instrukcja szybkiego startu, 2x naklejka na szybę.
 2. Podłączyć zasilacz do kamery i do gniazdk elektrycznego. Począć, aż na kamerze zapali się zielony wskaźnik świetlny. Jeśli zielony wskaźnik nie migra to można wyzerować kamerę za pomocą spinacza do papieru (przytrzymać przez 10 sekund, pozostawić włączoną kamerę).
 3. Przejść do ustawień wifi na urządzeniu mobilnym. Podłączyć do routera kamery. Nazwa routera to HD-xxxxxx. Hasło to: 12345678. Otworzyć aplikację BabyAdore.
 4. Stuknąć logo, aby dodać kamerę.
 1. Wpisać wybraną nazwę.
 2. Ręcznie wprowadzić DID (tytuł kamery) lub naciśnąć przycisk wyszukiwania.
 3. Wprowadzić domyślne hasło: 123456. Naciśnij potwierdzenie, aby zapisać kamerę w aplikacji. Po kilku sekundach pojawi się widok na żywo.
 5. Z przyczyn bezpieczeństwa należy zmienić hasło domyślne 123456 na własny kod zabezpieczający.
 6. Stuknąć obraz na żywo. Pojawi się menu (rysunek 6).
 1. Rozdzielcość obrazu na urządzeniu mobilnym. Domyślne to VGA w celu mniejszego strumieniowania danych.
 2. Nazwa kamery i status połączenia.
 3. Ustawienia wideo.
 4. Ustawienie urządzenia.
 5. Czujnik temperatury i wilgotności (możliwe ustawienie funkcji alarmu, jeśli wartość jest zbyt niska lub zbyt wysoka).
 6. Stuknąć, aby włączyć/wyłączyć głośność wideo.
 7. Stuknąć, aby zachować obraz ekranu.
 8. Stuknąć, aby zapisać wideo.
 9. Stuknąć i przytrzymać w celu rozmowy (naciśnij, aby rozmawiać).
 10. Stuknąć, aby odtworzyć kołysankę.
 11. Stuknąć, aby odświeżyć połączenie z kamerą.
- Po otwarciu menu można powrócić do widoku na żywo, jeśli stukniemy obok menu, na widoku na żywo.
7. Podłączyć nianię elektroniczną z kamerą do routera wifi.
 - A. Stuknąć przycisk "Ustawień urządzenia".
 - B. Stuknąć przycisk "Ustawień zaawansowanych".
 - C. Wprowadzić domyślne hasło administratora: 123456 (Jest to hasło inne niż opisane w punkcie 5).
 - D. Przewinąć w dół do "Ustawień Wifi" i stuknąć tam.
 - E. Wybrać sieć wifi, aby połączyć się z nianią elektroniczną z kamerą.
 - F. Wpisać hasło wifi routera i stuknąć "OK".
 - G. System przeludza się w ciągu kolejnych 90 sekund. Począć, aż zakończy się odliczanie. Zamknąć APLIKACJĘ i otworzyć ponownie. Kamera jest już połączona z Wifi i widać ją wszędzie na świecie.
 8. Pobrać oprogramowanie na komputer PC i takież dużą instrukcję z witryny www.smartwaressafetylighting.eu. W witrynie odszukaj nazwę produktu: C730IP.
 9. Zainstalować oprogramowanie pc w systemie windows i otworzyć program. Wprowadzić manualnie "DID" lub naciśnij przycisk wyszukiwania. Wprowadzić własny kod zabezpieczający od kroku 5 i naciśnij "start". Pojawi się widok na żywo.

TR

1. IP kamera + braket, duvar montajı aparatı, vida paketi, güç adaptörü, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, 2x pencere etiketi.
2. Kameraya adaptörünü bağlayın ve güç fışını takın. Kamerada bir yeşil ışık yanıp söñünceye kadar bekleyin. Yeşil ışık yanıp sönmüyorsa, bir atış ile kamerayı sıfırlayabilirsiniz (10 saniye tutun, kamerada güç fışını takılı bırakın). Bebek kamerası işlevleri için Google Play Store veya Apple App Store'dan "BabyAdore" uygulamasını indirin.
3. Mobil cihazınızın wifi ayarlarına gidin. Kameranın yönlendiricisine bağlayın. Yönlendirici adı: HD-xxxxxx. Şifre: 12345678. BabyAdore uygulamasını açın.
4. Kameranızı eklemek için logoa dokunun.
 1. İstediğiniz herhangi bir ad yazın.
 2. Manuel olarak DID kodunu girin (kameranın arkası üzerindeki) veya 'Ara' düğmesine basın.
 3. Varsayılan şifreyi girin: 123456
 Uygulamanıza kameraları kaydetmek için onaya düğmesine basın. Birkaç saniye sonra canlı görüntü göreceksiniz.
5. Güvenlik nedenleriley, kişisel güvenlik kodunuza 123456 varsayılan şifresini değiştirmeniz gereklidir.
6. Canlı görüntüye dokunun. Bir menü gösterilecektir (Resim 6).
 1. Mobil cihazınızda görüntünün çözünürlüğünü. Daha az veri akışı için VGA'sını varsayılanaya ayarlayın.
 2. Kamera adı ve bağlantıının durumunu.
 3. Video ayarları.
 4. Cihaz ayarları.
 5. Sicaklık ve Nem sensörü (değer çok düşük veya çok yüksek ise alarm işlevini ayarlamak mümkündür).
 6. Videonun sesini açmak/kapatmak için dokunun.
 7. Ekran görüntüsünü yakalamak için dokunun.
 8. Video kaydetmek için dokunun.
 9. Konuşmak için dokunun ve tutun (Bas-konus).
 10. Ninni müzik çalmak için dokunun.
 11. Fotoğraf makinesi ile bağlantı yenilemek için dokunun.
 Bir menü açığınızda canlı görüntü üzerinde sonraki menüye dokunsanız, canlı görüntüme dönenebilirsiniz.
7. Bebek Kamerasını wifi yönlendiriciye bağlayın.
 - A. "Cihaz ayarları" düğmesine dokunun.
 - B. "Gelişmiş ayarlar" düğmesine dokunun.
 - C. Varsayılan Yönetici şifresini girin: 123456 (Bunun 5. maddede açıklanandan farklı şifre olduğunu unutmayın).
 - D. "Wifi ayarları" üzerinde aşağı getirin ve ona dokunun.
 - E. Bebek Kamerasını bağlamak için wifi ağını seçin.
 - F. Yönlendirici wifi şifresini girin ve "Tamam" düğmesine dokunun.
 - G. Sistemi 90 saniye ardından yeniden başlayacaktır. Geri sayılm tamamlanana kadar lütfen bekleyin. Uygulamayı kapatin ve tekrar açın. Bebek kamerası Wifi de ve dünyanın her yerinde görülebilir.
8. www.smartwaressafetylighting.eu web sitesinden PC yazılımını ve büyük kılavuzu indirin. Web sitesinde ürün adını arayın: C730IP.
9. Windows sisteminize PC yazılımını yükleyin ve programı açın. Manuel olarak "DID" kodunu girin veya 'Ara' düğmesine basın. 5. adımdaki kişisel güvenlik kodunu girin ve "başlat" düğmesine basın. Canlı görünüm hazır olacaktır.

SV

1. IP-kamera + fäste och väggfäste, skruvpaket, strömadapter, Snabbstartsguide, 2 st. fönsterklistermärken.
2. Anslut adaptern till kameran och koppla in strömmen. Vänta tills en grön lampa blinkar på kameran. Om den gröna lampan inte blinkar kan du återställa kameran med ett gem (håll i 10 sekunder, låt strömmen till kameran vara på). Få tillgång till babykamerafunktioner genom att ladda ner "BabyAdore"-appen från Google play store eller Apple app store.
3. Gå till wifi-inställningarna på din mobila enhet. Anslut till kamerans router. Routerns namn är HD-xxxxxx. Lösenordet är: 12345678. Öppna BabyAdore-appen.
4. Tryck på logotypen för att lägga till din kamera.
 1. Skriv in det namn du vill ha.
 2. Ange DID (på kamerans baksida) manuellt eller tryck på sökknappen.
 3. Ange standardlösenordet: 123456
 Tryck på bekräfta för att spara kameran i din app. Livebilden visas efter några sekunder.
5. Av säkerhetsskäl måste du ändra standardlösenordet 123456 till din personliga säkerhetskod.
6. Tryck på livebilden. En meny visas (Bild 6).
 1. Upplösningen på bilden på din mobila enhet. Standard är VGA, för att strömma mindre data.
 2. Kamerans namn och anslutningens status.
 3. Videoinställningar.
 4. Inställningsmenet.
 5. Sensor för temperatur och luftfuktighet (det är möjligt att ställa in larmfunktionen om värdet är för lågt eller högt).
 6. Tryck för att slå på/av volymen på videon.
 7. Tryck för att spara en skärbild.
 8. Tryck för att spela in en video.
 9. Häll in för att prata (Push to talk).
 10. Tryck för att spela vaggvisor.
 11. Tryck för att uppdatera anslutningen till din kamera.
 När du har öppnat en meny kan du återgå till livebilden genom att trycka bredvid menyen, på livebilden.
7. Anslut din babykamera till din wifi-router.
 - A. Tryck på knappen "Inställningsmenet".
 - B. Tryck på knappen "Avancerade inställningar".
 - C. Ange standardadminlösenordet: 123456 (Notera att detta är ett annat lösenord än det som beskrivs i punkt 5).
 - D. Svep ner till "Wifi-inställningar" och tryck på det.
 - E. Välj ditt wifi-nätverk för att ansluta babykameran.
 - F. Ange din routers wifi-lösenord och tryck på "OK".
 - G. Systemet startas om under de följande 90 sekunderna. Vänta tills nedräkningen är slutförd. Stäng din APP och öppna den igen. Din babykamera är på Wifi och kan ses från var som helst i världen.
8. Ladda ner datorprogramvaran och den fullständiga handboken från www.smartwaressafetylighting.eu. Sök efter produktnamnet på webbplatsen: C730IP.
9. Installera datorprogramvaran på ett Windows-system och öppna programmet. Ange "DID" manuellt eller tryck på sökknappen. Ange din personliga säkerhetskod från steg 5 och tryck på "start". Du kan nu se livebilden.