




Produktname | *Product name*: HCPS 3.6 / 300
 Artikelnummer | *Part Number*: 1201-0005
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: ANHC1504
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: CB / 07.07.2015


Version	Change	Date	Name
V0	---	07.07.15	CB

HCPS 3.6 / 300

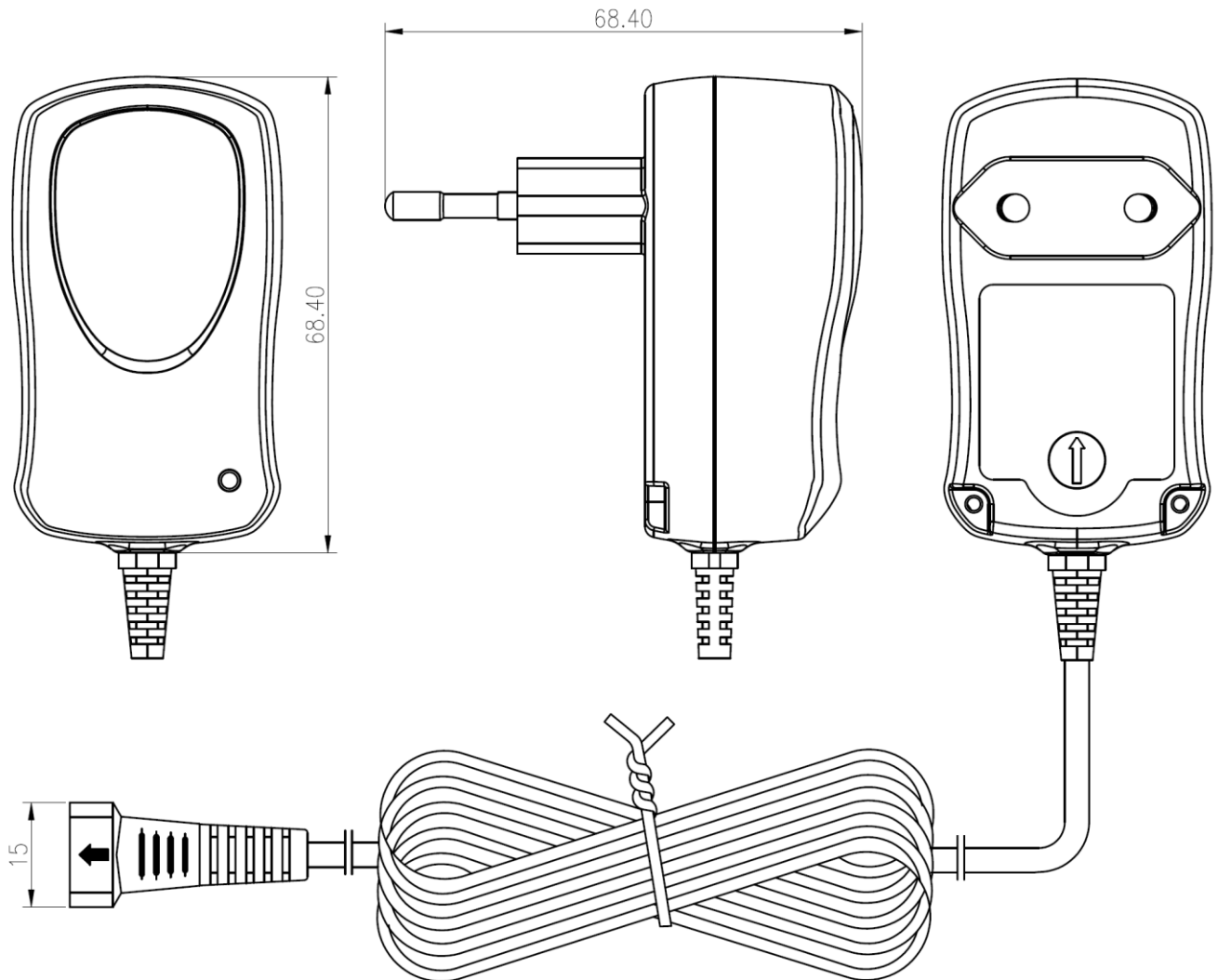


Zuberhör / accessories


Klinkenstecker/
jackplug
ø2,5x13±0.5mm

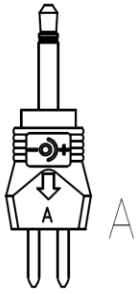


Klinkenstecker/
jackplug
ø3,5x15mm

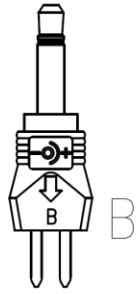


Hohlstecker/
hollowplug
ø2,1xø5x12mm

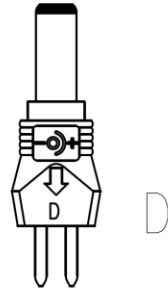


Hohlstecker/
hollowplug
ø2,5xø5,5x12mm

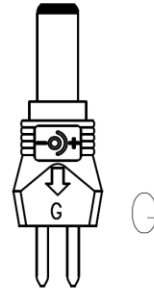


Hohlstecker/
hollowplug
ø1,35xø3,5x10mm

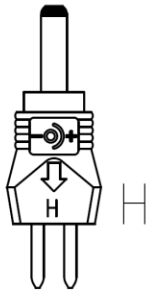


Hohlstecker/
hollowplug
ø1,7xø4x10mm

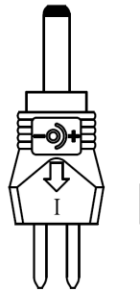


Hohlstecker/
hollowplug
ø2,1xø5,5x12mm

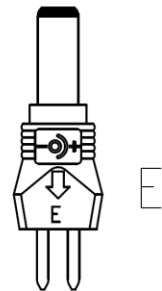

Hohlstecker/
hollowplug
ø1,5xø5,5x12mm

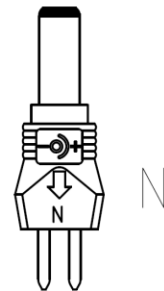

USB Adapterstecker/
USB adapter plug

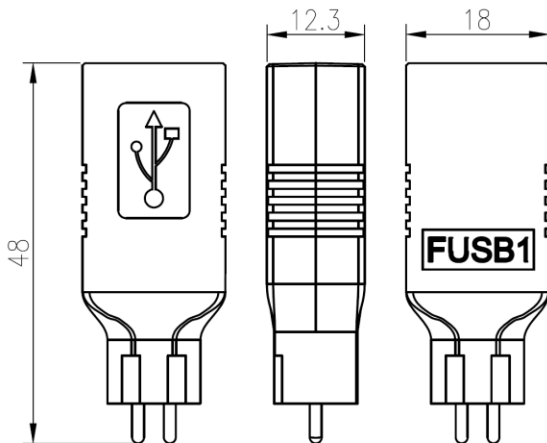

Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Technische Daten HCPS 3.6 / 300 / technical data HCPS 3.6 / 300:



Eingangsspannung:	100-240V ±10% 60/50Hz 85mA	<i>Input voltage:</i>	100-240V ±10% 60/50Hz 85mA
Ausgangsspannung:	3-4.5-5-6-7.5-9-12V ±10% stabilisiert	<i>Output voltage:</i>	3-4.5-5-6-7.5-9-12V ±10% regulated
Ausgangsstrom:	- 3-5V / 600mA ±5% - 6V / 500mA ±5% - 7.5V / 480mA ±5% - 9V / 400mA ±5% - 12V / 300mA ±5%	<i>Output current:</i>	- 3-5V / 600mA ±5% - 6V / 500mA ±5% - 7.5V / 480mA ±5% - 9V / 400mA ±5% - 12V / 300mA ±5%
Leistungsaufnahme im Leerlauf:	<0,3W	<i>Stand-by power consumption:</i>	<0,3W
Ausgangs-Schutz:	Kurzschlusschutz	<i>Output electrical protection:</i>	short circuit protection
Schutzart:	IP 20	<i>Protection:</i>	IP 20
Isolation:	4 kV Eingang/Ausgang	<i>Insulation:</i>	4 kV primary/secondary
Betriebstemperatur:	0°C.....+25°C	<i>Operating temperature:</i>	0°C.....+25°C
Lagertemperatur:	-25°C.....+70°C	<i>Storage temperature:</i>	-25°C.....+70°C
Gewicht:	123g inkl. Zubehör, ohne Verpackung/	<i>Weight:</i>	123g incl. accessories, without package
Gehäuse:	schwarzes Steckergehäuse	<i>Case:</i>	black plug-in case
Gehäusematerial:	ABS Kunststoffgehäuse	<i>Case material:</i>	ABS plastic
Zubehör:	- 1x Einstellschlüssel für Sekundärspannung - 6x Hohlstecker - 2x Klinkenstecker - 1x USB Adapter	<i>Accessories:</i>	- 1x key for adjustment of secondary voltage - 6x hollowplug - 2x jackplug - 1x USB adapter
Approbation:	CE	<i>Approval:</i>	CE
Verpackung:	farbige Faltschachtel inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung	<i>Packaging:</i>	colorbox incl. multilingual operating instruction