




Produktname | *Product name*: HCPS 36.0 / 3000  
 Artikelnummer | *Part Number*: 1201-0010  
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: ANHC1509  
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: CB / 08.07.2015


Version	Change	Date	Name
V0	---	08.07.15	CB

HCPS 36.0 / 3000

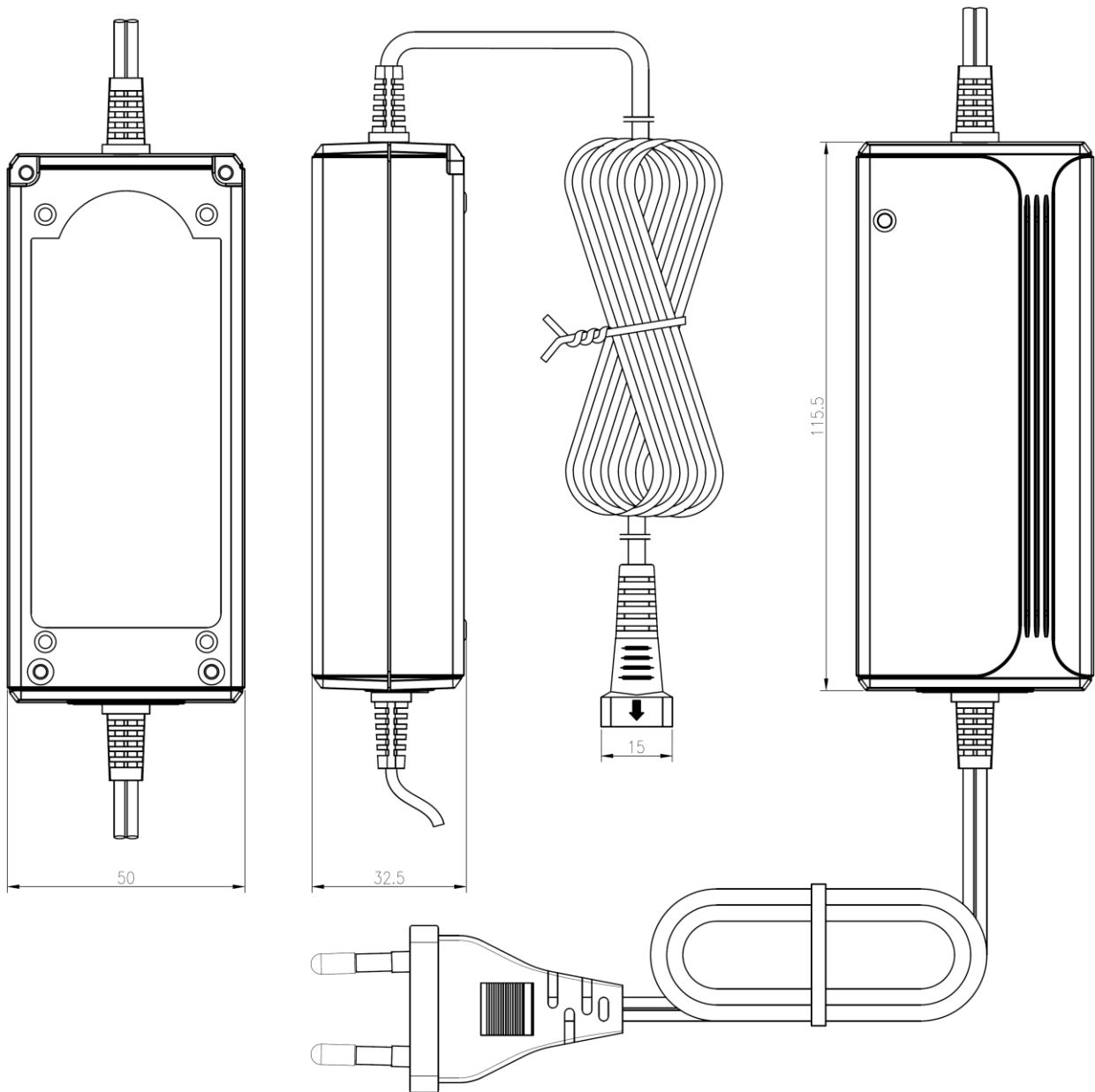


**Zuberhör / accessories**


Klinkenstecker/  
jackplug  
ø2,5x13±0.5mm

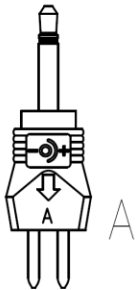


Klinkenstecker/  
jackplug  
ø3,5x15mm

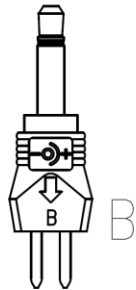


Hohlstecker/  
hollowplug  
ø2,1xø5x12mm

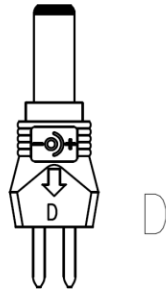


Hohlstecker/  
hollowplug  
ø2,5xø5,5x12mm

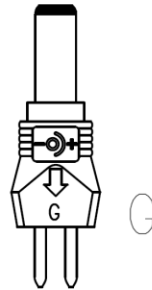


Hohlstecker/  
hollowplug  
ø1,35xø3,5x10mm

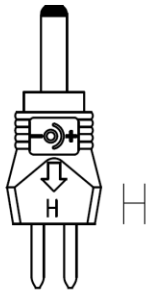


Hohlstecker/  
hollowplug  
ø1,7xø4x10mm

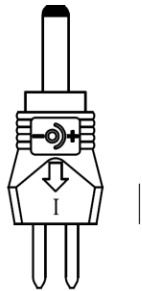

Hohlstecker/  
hollowplug  
ø2,1xø5,5x12mm

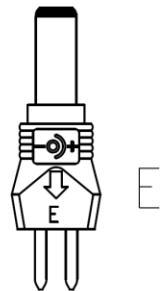

Hohlstecker/  
hollowplug  
ø1,5xø5,5x12mm

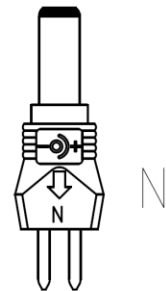

**Technische Daten HCPS 36.0 / 3000 / technical data HCPS 36.0 / 3000:**



Eingangsspannung:	100-240V ±10% 60/50Hz 800mA	Input voltage:	100-240V ±10% 60/50Hz 800mA
Ausgangsspannung:	5-6-7.5-9-12V ±10% stabilisiert	Output voltage:	5-6-7.5-9-12V ±10% regulated
Ausgangsstrom:	- 5-12V / 3000mA ±5% - 13.5V / 2400mA ±5% - 15V / 2400mA ±5%	Output current:	- 5-12V / 3000mA ±5% - 13.5V / 2400mA ±5% - 15V / 2400mA ±5%
Leistungsaufnahme im Leerlauf:	<0,3W	Stand-by power consumption:	<0,3W
Ausgangs-Schutz:	Kurzschlusschutz	Output electrical protection:	short circuit protection
Schutzart:	IP 40	Protection:	IP 40
Isolation:	4 kV Eingang/Ausgang	Insulation:	4 kV primary/secondary
Betriebstemperatur:	0°C.....+25°C	Operating temperature:	0°C.....+25°C
Lagertemperatur:	-25°C.....+70°C	Storage temperature:	-25°C.....+70°C
Gewicht:	307g inkl. Zubehör, ohne Verpackung/	Weight:	307g incl. accessories, without package
Gehäuse:	schwarzes Steckergehäuse	Case:	black plug-in case
Gehäusematerial:	ABS Kunststoffgehäuse	Case material:	ABS plastic
Zubehör:	- 1x Einstellschlüssel für Sekundärspannung - 6x Hohlstecker - 2x Klinkenstecker	Accessories:	- 1x key for adjustment of secondary voltage - 6x hollowplug - 2x jackplug
Approbation:	CE	Approval:	CE
Verpackung:	farbige Faltschachtel inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung	Packaging:	colorbox incl. multilingual operating instruction