


LED-INNENRAUMLEUCHTE, 5,2 W

LED indoor lamp, 5.2 W • Lampe d'intérieur à LED, 5,2 W • LED-binnenverlichting, 5,2 W •
Luce interna a LED, 5,2 W • Oprawa oświetleniowa LED do wnętrz; 5,2 W

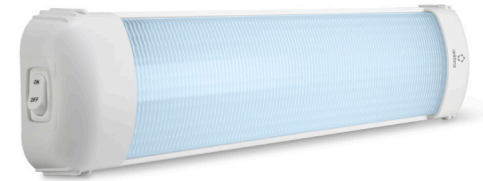

D
18 kaltweiße LEDs • Zur Innenraumbeleuchtung von Fahrzeugen • Mit praktischem Ein-/Ausschalter
Helle, kaltweiße LED-Beleuchtung für Campingwagen und Kfz geeignet.

Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V/DC · Stromaufnahme: ca. 0,43 A · Leistungsaufnahme: ca. 5,2 W · Leuchtmittel: 18 x LED · Abstrahlwinkel: 120° · Farbtemperatur: 5700 K (kaltweiß) · Lichtstrom: 452 lm · Kabellänge: ca. 50 cm · Abmessungen (B x H x T): ca. 387 x 75 x 34 mm · Gewicht: ca. 250 g **Packungsinhalt:** LED-Innenraumleuchte · 4x Schrauben · Bedienungsanleitung.

GB
18 cold-white LEDs • For illuminating the interior of vehicles • With convenient on/off switch
Bright, cold-white LED light for trailers and cars.
Technical data: Operating voltage: 12 V/DC · Current consumption: approx. 0.43 A · Power consumption: approx. 5.2 W · Illuminant: 18 x LED · Beam angle: 120° · Colour temperature: 5700 K (Cold-white) · Luminous flux: 452 lm · Cable length: approx. 50 cm · Dimensions (W x H x D): approx. 387 x 75 x 34 mm · Weight: approx. 250 g **Package content:** LED indoor lamp · 4 x screws · Operating instructions.

F
18 diodes LED blanc froid • Pour l'éclairage de l'habitacle de véhicules • Avec interrupteur marche/arrêt pratique
Éclairage à LED blanc froid lumineux approprié pour caravanes et voitures.
Données techniques : Tension de service : 12 V/CC · Consommation de courant : env. 0,43 A · Consommation d'électricité : env. 5,2 W · Source lumineuse : 18 diodes LED · Angle de rayonnement : 120° · Température de la couleur : 5700 K (blanc froid) · Flux lumineux : 452 lm · Longueur du câble env. 50 cm · Dimensions (L x H x P) : env. 387 x 75 x 34 mm · Poids : env. 250 g **Contenu du paquet :** Lampe d'intérieur à LED · 4 vis · Mode d'emploi.

NL
18 koudwitte LED's • Voor de binnenverlichting van voertuigen • Met praktische aan-/uitschakelaar
Felle, koudwitte LED-verlichting geschikt voor campers en vrachtwagens.
Technische gegevens: Bedrijfsspanning: 12 V/DC · Stroomverbruik: ca. 0,43 A · Vermogensopname: ca. 5,2 W · Lampen: 18 x LED · Stralingshoek: 120° · Kleurtemperatuur: 5700 K (koudwit) · Lichtstroom: 452 lm · Lengte kabel: ca. 50 cm · Afmetingen (B x H x D): ca. 387 x 75 x 34 mm · Gewicht: ca. 250 g **Pakketinhoud:** LED-binnenverlichting · 4 x schroeven · Gebruiksaanwijzing.

I
18 LED bianchi freddi • Per l'illuminazione interna di veicoli • Con pratico interruttore ON/OFF
LED bianco freddo potente per camper e autovetture.
Dati tecnici: Tensione di esercizio: 12 V/CC · Consumo di corrente: circa 0,43 A · Potenza consumata: circa 5,2 W · Sorgente luminosa: 18 x LED · Angolo di irradiazione: 120° · Temperatura di colore: 5700 K (bianco freddo) · Flusso luminoso: 452 lm · Lunghezza del cavo: circa 50 cm · Dimensioni (L x A x P): circa 387 x 75 x 34 mm · Peso: circa 250 g **La confezione contiene:** Luce interna a LED · 4 viti · Istruzioni (Download).

PL
18 żarówek LED o barwie zimno-białej • Do oświetlenia wnętrza pojazdów • Z poręcznym przełącznikiem
Białe, zimne oświetlenie diodami LED odpowiednie dla przyczep kempingowych i samochodów.
Dane techniczne: Napięcie znamionowe: 12 V/DC · Pobór prądu: ok. 0,43 A · Pobór mocy: ok. 5,2 W · Źródło światła: 18 x LED · Kąt padania światła: 120° · Temperatura barwowa: 5700 K (biały zimny) · Strumień świetlny: 452 lm · Długość przewodu: ok. 50 cm · Wymiary (szer. x wys. x gł.): ok. 387 x 75 x 34 mm · Waga: ok. 250 g **Zawartość opakowania:** Oprawa oświetleniowa LED do wnętrz · 4x śruby · Instrukcja użytkownika (do pobrania).