

Bewegungsmelder

# IS 140-2

weiß

EAN 4007841 608910

**STEINEL®**  
Intelligent technology



infrared sensor  
140°



max. 14 m

1000w

1000 W max.



IP54



180° horizontal,  
90° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Ideal 2 m



energy saving



3 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE  
steinel.de/garantie  
manufacturer's  
warranty  
steinel.de/garantie

## Funktionsbeschreibung

Der Klassiker, jetzt mit noch mehr Klasse. Infrarot-Bewegungsmelder IS 140-2, für außen und innen, ideal zur gezielten Erfassung am Haus, 140° Erfassungswinkel, Reichweite bis 14 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Sensor horizontal um 180° und vertikal um 90° schwenkbar zur exakten Anpassung an den Erfassungsbereich.

## Technische Daten

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Ausführung                   | Bewegungsmelder   |
| Abmessungen (L x B x H)      | 99 x 86 x 82 mm   |
| Netzanschluss                | 230 – 240 V / 50 Hz   |
| Sensortechnologie            | Passiv Infrarot   |
| Anwendung, Ort               | Außenbereich, Innenbereich  |
| Anwendung, Ort, Raum         | Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt |
| Montageort                   | Wand  |
| Montageart                   | Aufputz   |
| Schaltzonen                  | 144 Schaltzonen   |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein  |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein  |
| Montagehöhe                  | 1,80 – 3,00 m   |
| optimale Montagehöhe         | 2 m   |
| Erfassungswinkel             | 140 °   |
| Unterkriechschutz            | Ja  |
| segmentweise Ausblendung     | Ja  |
| Reichweite Radial            | r = 3 m (11 m <sup>2</sup> )  |
| Reichweite Tangential        | r = 14 m (239 m <sup>2</sup> )  |

|   |               |
|---|---------------|
| Dämmerungseinstellung Teach                   | Nein          |
| Dämmerungseinstellung                         | 2 – 2000 lx   |
| Zeiteinstellung                               | 8 s – 35 Min. |
| Schaltausgang 1, Ohmsch                       | 1000 W        |
| Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen | 6 stk.        |
| Konstantlichtregelung                         | Nein          |
| Grundlichtfunktion                            | Nein          |
| Einstellungen via                             | Potis         |
| Mit Fernbedienung                             | Nein          |
| Vernetzung                                    | Ja            |
| Schutzart                                     | IP54          |
| Werkstoff                                     | Kunststoff    |
| Umgebungstemperatur                           | -20 – 50 °C   |
| Farbe   | Weiß          |
| Farbe, RAL                                    | 9010          |
| Herstellergarantie                            | 3 Jahre       |
| Variante                                      | weiß          |
| VPE1, EAN                                     | 4007841608910 |

<https://www.steinel.de>

Bewegungsmelder

# IS 140-2

weiß

EAN 4007841 608910


**STEINEL**<sup>®</sup>  
Intelligent technology

## Zubehör

EAN 4007841 631765 Eckwandhalter 07

EAN 4007841 631864 Eckwandhalter 07

## Sensorerfassungsbereich

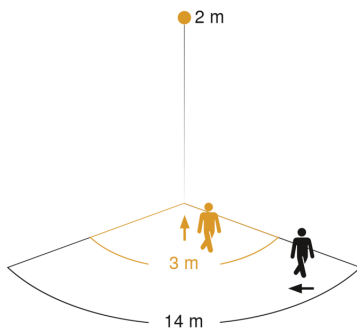

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

