

Ⓓ TV-Standfuß

- Ausführung: Neigbar +5°/-10°, Schwenkbar 90°
- Unterstützt VESA-Standards bis 400 x 400 mm
- Passend für 81,3 cm - 114,3 cm (32" - 45")
- Tragkraft max.: 40 kg
- Alle Funktionen eines Wandhalters - ohne Schmutz und Bohren
- Ideal für TVs mit beschränktem Blickfeld wie im Schlafzimmer oder Küche

Viele TVs besitzen Standfüße, die nicht zur Einrichtung passen oder einfach keine hochwertige Erscheinung haben. Tauschen Sie diesem einfach gegen einen neuen universellenTV-Ständer aus: Ein Sockel aus 8 mm dicken gehärtetem Glas garantiert hohe Standfestigkeit und sorgt für ein modernes Erscheinungsbild. Dank der universellen VESA-Norm passt die Halterung nahezu für jedenTV mit VESA-Lochmuster.

Ausstattung: Bodenplatte aus gehärtetem Glas (8 mm) · 3 verschiedeneTV-Höhen wählbar (49,7 cm, 56,7 cm, 63,7 cm) · Kabelmanagement zur idealen Kabelführung

Technische Daten: Material: Glas, Metall · VESA-Norm: 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm ·

Abmessungen (B x H xT): 400 x 637 x 280 mm · Gewicht: 6,26 kg

Packungsinhalt: Glasboden · Halterungssäule · Vertikale Halterungstange · 2x VESA-Aufnahme · Säulen-Verbindungsstück · 4x Anti-Rutsch-Pads · Kunststoffabdeckung · 2x Schraube A4 · 3x Schraube A5 · 2x Schraube A7 · 2x Schraube A8 · 4x Schraube M5x14 · 4x Schraube M6x14 · 4x Schraube M6x30 · 4x Schraube M8x20 · 4x Schraube M8x30 · 2x Mutter A9 · 3x Beilagscheibe A2 (Kunststoff) · 3x Beilagscheibe A3 (Stahl) · 4x Beilagscheibe A6 (Stahl) · 8x Abstandshalter (klein) · 4x Abstandshalter (groß) · 4x rechteckiger Abstandshalter (M-F) · 2x Kabelclip · Sechskantschlüssel · Schraubenschlüssel · Montageanleitung.

Ⓔ TV-stand

- Uitvoering: Kantelbaar +5°/-10°, zwenkbaar 90°
- Ondersteunt VESA-standaarden tot 400 x 400 mm
- Passend voor 81,3 cm – 114,3 cm (32” – 45”)
- Draagkracht max.: 40 kg



- Alle functies van een muurhouder - zonder boren en rommel
- Ideaal voor televisies met een beperkt gezichtsveld zoals in de slaapkamer of keuken

Veel TV’s hebben een standaard die niet bij de inrichting passen of er gewoon niet leuk uitzien. Vervang deze gewoon door een nieuwe, universele TV-standaard: een voetstuk van 8 mm dik, gehard glas staat borg voor een grote stabiliteit en ziet er daarnaast modern uit. Dankzij de universele VESA-norm is de houder geschikt voor bijna iedere TV met een VESA-gaatjespatroon.

Uitrusting: Bodemplaat van gehard glas (8 mm) · Keuze uit 3 verschillende TV-hoogtes (49,7 cm, 56,7 cm, 63,7 cm) · Kabelmanagement voor een ideale kabelgeleiding

Technische gegevens: Materiaal: glas, metaal · VESA-normen: 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm · Afmetingen (B x H x D): 400 x 637 x 280 mm · Gewicht: 6,26 kg

Pakketinhoud: Glazen bodem · Houderkolom · Verticale houderstangen · 2x VESA-bevestigingen · Kolomverbindingsstuk · 4x antislippads · Afdekking van kunststof · 2x schroeven A4 · 3x schroeven A5 · 2x schroeven A7 · 2x schroeven A8 · 4x schroeven M5x14 · 4x schroeven M6x14 · 4x schroeven M6x30 · 4x schroeven M8x20 · 4x schroeven M8x30 · 2x moeren A9 · 3x sluitringen A2 (kunststof) · 3x sluitringen A3 (Staal) · 4x sluitringen A6 (Staal) · 8x Afstandshouders (klein) · 4x Afstandshouders (groot) · 4x Rechthoekige afstandhouders (M-F) · 2x Kabelclips · Zeskantige sleutel · Schroefsleutels · Montagehandleiding.

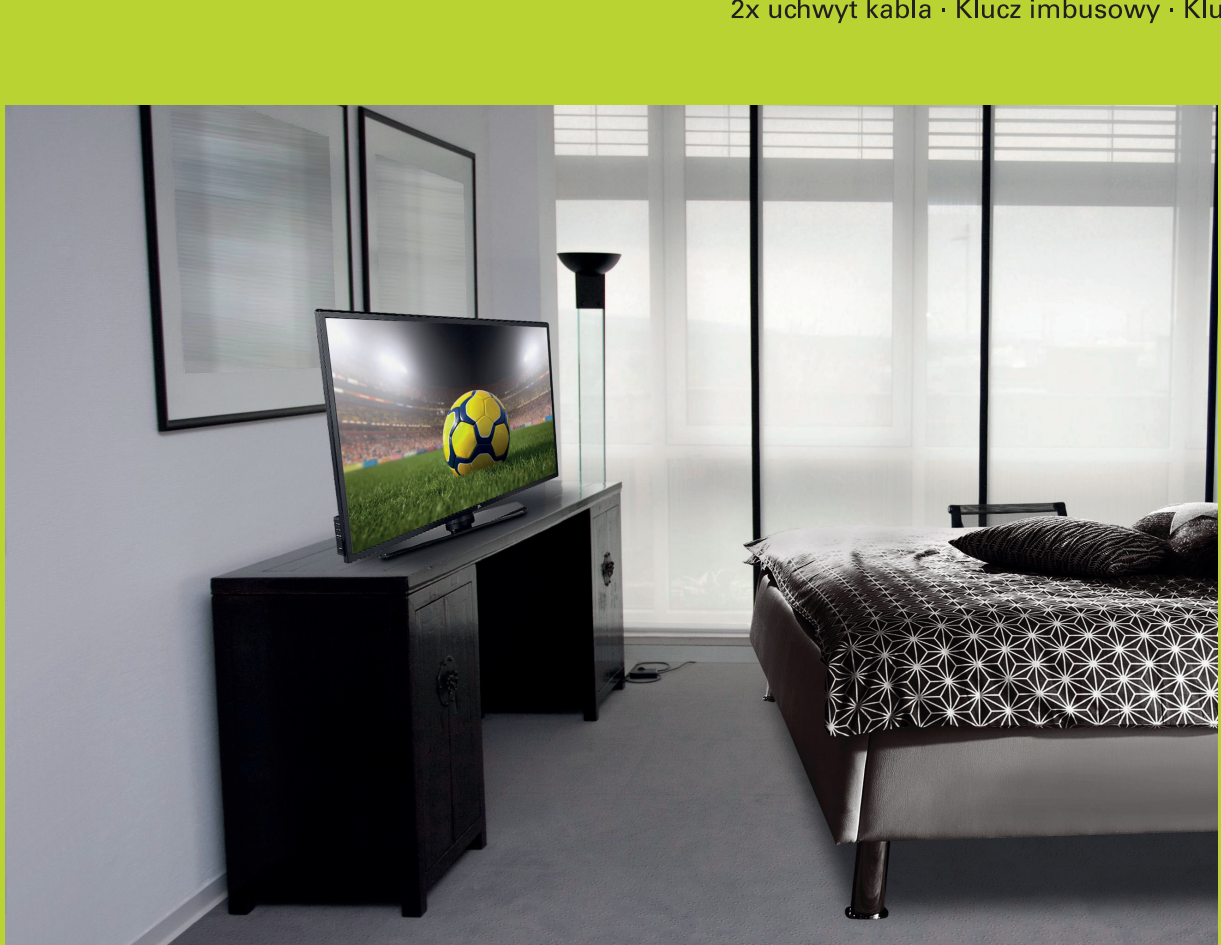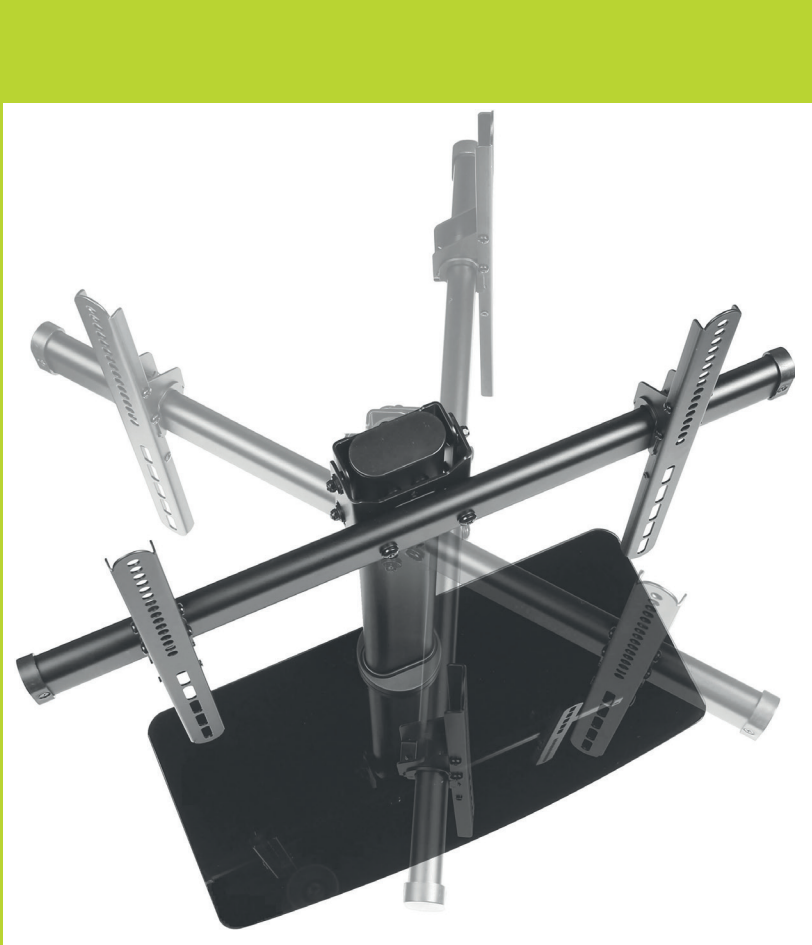

Ⓖ TV stand

- Design: +5°/-10° inclinable, 90° pivoting
- Supports VESA standards up to 400 x 400 mm
- Suitable for 81.3 cm – 114.3 cm (32" – 45")
- Max. load: 40 kg
- All the functionality of a wall bracket — with no filth or drilling
- Ideal for TVs with a restricted field of view (e.g. in bedrooms or kitchens)

Many TVs have stands that do not fit to your furnishings or simply look cheap. Replace your old TV stand with this new universal TV stand: A base made of 8 mm thick, hardened glass makes for a stable footing and has a modern appearance. Thanks to the universal VESA standard, the bracket fits nearly all TV VESA hole patterns.

Equipment: Base pate made of hardened glass (8 mm) · 3 various adjustable TV heights (49.7 cm, 56.7 cm, 63.7 cm) · Cable management for ordered cables

Technical data: Material: glass, metal · VESA standards: 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm ·

Dimensions (W x H x D): 400 x 637 x 280 mm · Weight: 6.26 kg

Package content: Glass plate · Bracket column · Vertical bracket rod · 2x VESA attachments · Column connection piece · 4x nonslip pads · Plastic cover · 2x screws A4 · 3x screws A5 · 2x screws A7 · 2x screws A8 · 4x screws M5x14 · 4x screws M6x14 · 4x screws M6x30 · 4x screws M8x20 · 4x screws M8x30 · 2x nuts A9 · 3x washers A2 (plastic) · 3x washers A3 (steel) · 4x washers A6 (steel) · 8x spacers (small) · 4x spacers (large) · 4x square spacers (M-F) · 2x cable clips · Hex key · Wrench · Assembly instructions.

Technical data: Material: glass, metal · VESA standards: 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm · Dimensions (W x H x D): 400 x 637 x 280 mm · Weight: 6.26 kg

Ⓘ Supporto per TV

- Modello: Inclinabile +5°/-10°, girevole 90°
- Supporta gli standard VESA fino a 400 x 400 mm
- Adatto per 81,3 cm – 114,3 cm (32” – 45”)
- Capacità massima: 40 kg
- Tutte le funzioni di un supporto da parete, senza sporco né fori da praticare
- Ideale per i televisori collocati in ambienti con un campo visivo limitato, come per esempio in camera da letto o cucina

Molti TV presentano supporti che non si adattano all’arredo o che, evidentemente, sono di poco pregio. Ora è possibile sostituirli con un nuovo supporto per TV universale: la base in vetro temperato spesso 8 mm garantisce un’elevata stabilità e un look moderno. Grazie allo standard VESA universale, questo supporto si adatta a praticamente ogni TV con modello di fori VESA.

Dotazione: Piastra inferiore in vetro temperato (8 mm) · 3 diverse altezze TV selezionabili (49,7 cm, 56,7 cm, 63,7 cm) · Gestione cavi per instradamento ottimale

Dati tecnici: Materiale: vetro, metallo · Standard VESA: 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm ·

Dimensioni (L x A x P): 400 x 637 x 280 mm · Peso: 6,26 kg

La confezione contiene: Base in vetro · Colonna di sostegno · Barra di supporto verticale · 2 prese VESA · Raccordi per colonne · 4 pad antiscivolo · Coperchio in plastica · 2 viti A4 · 3 viti A5 · 2 viti A7 · 2 viti A8 · 4 viti M5x14 · 4 viti M6x14 · 4 viti M6x30 · 4 viti M8x20 · 4 viti M8x30 · 2 dadi A9 · 3 rondelle A2 (plastica) · 3 rondelle A3 (acciaio) · 4 rondelle A6 (acciaio) · 8 distanziatori (piccoli) · 4 distanziatori (grandi) · 4 distanziatori rettangolari (M-F) · 2 clip per cavi · Chiave a brugola · Chiave inglese · Istruzioni di montaggio (Download).

Ⓕ Pied pour téléviseur

- Concept : Inclinable + 5°/- 10°, pivotant 90°
- Supporte les normes VESA jusqu’à 400 x 400 mm
- Convient pour 81,3 cm - 114,3 cm (32" - 45")
- Capacité de charge maxi : 40 kg
- Toutes les fonctions d’un support mural - sans la saleté et perferer
- Idéal pour les téléviseurs ayant un champ de vision limité tel que dans la chambre à coucher ou la cuisine

Beaucoup de téléviseurs ont un pied qui ne passe pas dans les intérieurs ou qui n’a tout simplement pas un aspect de grande qualité. Échangez donc celui-ci contre un nouveau pied universel spécial téléviseur : un socle de 8 mm en verre durci garantit une grande stabilité et veille à un aspect plus moderne. Grâce à la norme VESA universelle, le support convient à presque tous les téléviseurs, avec un gabarit pour trou VESA.

Équipement : Plaque de fond en verre durci (8 mm) · 3 hauteurs différentes de télé sélectionnables (49,7 cm, 56,7 cm, 63,7 cm) · Système de rangement idéal du câble par guide-câble

Données techniques : Matériau : verre, métal · Norme VESA : 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm ·

Dimensions (L x H x P) : 400 x 637 x 280 mm · Poids : 6,26 kg

Contenu du paquet : Fond en verre · Montant de fixation · Barre de fixation verticale · 2 passages VESA · Pièce de raccord du montant · 4 tampons antidérapants · Cache en plastique · 2 vis A4 · 3 vis A5 · 2 vis A7 · 2 vis A8 · 4 vis M5x14 · 4 vis M6x14 · 4 vis M6x30 · 4 vis M8x20 · 4 vis M8x30 · 2 écrous A9 · 3 rondelles A2 (matière synthétique) · 3 rondelles A3 (acier) · 4 rondelles A6 (acier) · 8 entretoises (petites) · 4 entretoises (grandes) · 4 entretoises rectangulaires (M-F) · 2 clips pour câble · Clé hexagonal/à six pans · Clé plate · Notice de montage.

Ⓖ Stojak pod telewizor

- Wersja: Przechylenie +5°/-10°, obracanie 90°
- Odpowiedni do stosowania z odbiornikami o standardzie VESA do 400 x 400 mm
- Odpowiedni do odbiorników o przekątnej ekranu 81,3 cm - 114,3 cm (32" - 45")
- Maks. nośność: 40 kg
- Wszystkie funkcje uchwytu ściennego — bez brudzenia i wiercenia
- Idealny do telewizorów z ograniczonym polem widzenia, jak w sypialni lub kuchni

Wiele telewizorów wyposażonych jest w stojaki, które nie pasują do umeblowania lub po prostu nie są dobrej jakości. W takim wypadku można z łatwością wymienić je na nowe, uniwersalne stojaki pod telewizor: podstawa wykonana z hartowanego szkła o grubości 8 mm prezentuje się bardzo nowocześnie i zapewnia wysoką stabilność. Dzięki uniwersalnemu standardowi VESA uchwyt pasuje do niemal wszystkich telewizorów z układem otworów VESA.

Wyposażenie: Płyta podstawy ze szkła hartowanego (8 mm) · Możliwość ustawienia telewizora na 3 różnych wysokościach (49,7 cm, 56,7 cm, 63,7 cm) · Możliwość idealnego poprowadzenia kabli

Dane techniczne: Materiał: szkło, metal · Norma VESA: 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm ·

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 400 x 637 x 280 mm · Waga: 6,26 kg

Zawartość opakowania: Szklana podstawa · Kolumna wspierająca · Pionowy słupek z uchwytem · 2x mocowania VESA · Łączniki kolumn · 4x podkładki antypoślizgowe · Pokrywka z tworzywa sztucznego · 2x śruba A4 · 3x śruba A5 · 2x śruba A7 · 2x śruba A8 · 4x śruba M5x14 · 4x śruba M6x14 · 4x śruba M6x30 · 4x śruba M8x20 · 4x śruba M8x30 · 2x nakrętka A9 · 3x podkładka A2 (tworzywo sztuczne) · 3x podkładka A3 (stal) · 4x podkładka A6 (stal) · 8x Rozpórka (mała) · 4x Rozpórka (duża) · 4x prostokątne odstępniki (M-F) · 2x uchwyt kabla · Klucz imbusowy · Klucz francuski · Instrukcja montażu (do pobrania).

SPEAKA
PROFESSIONAL

distributed by
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
D-92240 Hirschau



Nr. 1525415



02

VA_0017_00

97040772