

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 1530556

**Regał wzmocniony TOOLCRAFT 1530556
(S x W x G) 900 x 1800 x 450 mm metal,
MDF czarny**





Przeznaczenie

Ten produkt jest przeznaczony do przechowywania ładunków do 350 kg na półkę. Półki można montować na różnych wysokościach. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj go na zewnątrz. Kontakt z wilgocią, np. w łazienkach, należy ich unikać w każdych okolicznościach. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno przebudowywać i/lub modyfikować tego produktu. Używanie produktu do celów innych niż opisane powyżej może spowodować uszkodzenie produktu. Ponadto niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia ciała lub inne zagrożenia. Przeczytaj uważnie instrukcje i przechowuj je w bezpiecznym miejscu. Udostępniaj ten produkt osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją obsługi. Ten produkt jest zgodny z ustawowymi przepisami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość Paczki

- 5x półki
- 8x stopki
- 8x szelki pionowe
- 10x szelki podłużne
- 10x poprzeczek
- Instrukcja obsługi

Aktualne instrukcje obsługi

Pobierz najnowszą instrukcję obsługi ze strony www.conrad.com/downloads lub zeskanuj kod QR na tej stronie. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej.



Wyjaśnienie symboli



Ten symbol służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.



Ten symbol oznacza specjalne informacje i porady dotyczące korzystania z produktu.



Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa. Jeśli nie zastosujesz się do instrukcji bezpieczeństwa i informacji dotyczących prawidłowej obsługi zawartych w niniejszej instrukcji, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wynikające z tego obrażenia ciała lub szkody materialne. Takie przypadki powodują utratę gwarancji/rękojmi.

a) Informacje ogólne

- Ten produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie pozostawiaj opakowania bez nadzoru, ponieważ może ono stać się niebezpiecznym materiałem do zabawy dla dzieci.
- Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, łatwopalnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli dalsze bezpieczne użytkowanie produktu nie jest możliwe, należy zaprzestać jego używania i zapobiec nieautoryzowanemu użyciu. Nie można zagwarantować bezpiecznej pracy, jeśli produkt:
 - jest widocznie uszkodzony,
 - nie działa już prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w złych warunkach otoczenia lub
 - został poddany poważnemu stresowi związanemu z transportem.
- Zawsze ostrożnie obchodź się z produktem. Wstrząsy, uderzenia lub upadek nawet z małej wysokości mogą uszkodzić produkt.
- Skonsultuj się z technikiem, jeśli nie masz pewności, jak używać lub podłączać produkt.

- Konserwacja, modyfikacje i naprawy muszą być wykonywane przez technika lub autoryzowane centrum napraw.
- W przypadku pytań, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.



b) Osoby i produkt

- Aby uniknąć ryzyka obrażeń (np. urazów kręgosłupa), poproś kogoś o pomoc przy podnoszeniu ciężkich przedmiotów.
- Sprawdź zawartość opakowania przed montażem produktu. Nie będziesz w stanie zmontować produktu, jeśli wszystkie komponenty nie są obecne.
- Postępuj ostrożnie podczas montażu i montażu produktu! Ten produkt ma ostre krawędzie, które mogą spowodować obrażenia! Istnieje również ryzyko uwięzienia palców.
- Wykonuj tylko czynności niezbędne do zamontowania produktu. Nigdy nie próbuj konwertować, modyfikować ani naprawiać produktu.
- Postępuj ostrożnie podczas montażu półek. Nieprawidłowy montaż półek może spowodować kosztowne uszkodzenia i obrażenia ciała.
- Nie przeciążaj produktu. Informacje dotyczące nośności znajdują się w danych technicznych.
- Załaduj produkt tak równomiernie, jak to możliwe.
- Zawsze przestrzegaj maksymalnej nośności powierzchni nośnej.
- Umieść produkt tylko na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Nie używaj produktu jako pomocy przy wspinaniu się (np. drabiny).
- Przed użyciem sprawdź, czy produkt działa prawidłowo.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z technikiem w celu uzyskania pomocy; nie próbuj samodzielnie montować półek.

Instalacja

Do montażu półek wymagane są następujące narzędzia/akcesoria:

- Rękawice robocze
- Młotek lub młotek
- Płaski kawałek drewna


Postępuj zgodnie ze schematami w niniejszej instrukcji obsługi!




Orientacja A

Orientacja B

- Umieść stopy na ośmiu wspornikach pionowych. Cztery stopy należy umieścić w orientacji A, a pozostałe cztery stopy należy umieścić na pozostałych czterech wspornikach pionowych w orientacji B.
- Od spodu gumowe narożniki pełnią funkcję nóżek, a od góry zakrywają krawędzie usztywnień pionowych.
- Weź dwa wsporniki pionowe w orientacji A i połącz je z dwoma wspornikami poprzecznymi na żądanej wysokości. Stopy powinny znajdować się na poziomie podłogi.
- Zaczynaj od włożenia najpierw dolnego wspornika poprzecznego.
- Po włożeniu krzyżulca w pierwszą dziurkę, włóż drugi koniec do dziurki po przeciwnej stronie, która znajduje się dokładnie na tej samej wysokości (poprzeczka musi znajdować się w pozycji poziomej).
- Powtórz te kroki, aby zamontować pozostałe dwa wsporniki pionowe w orientacji A.

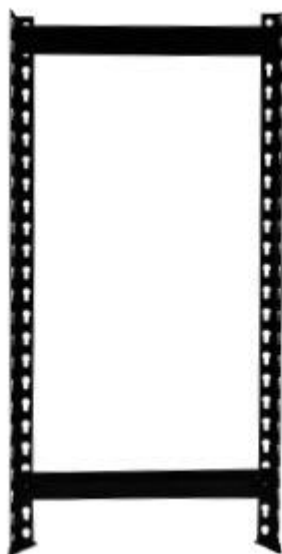

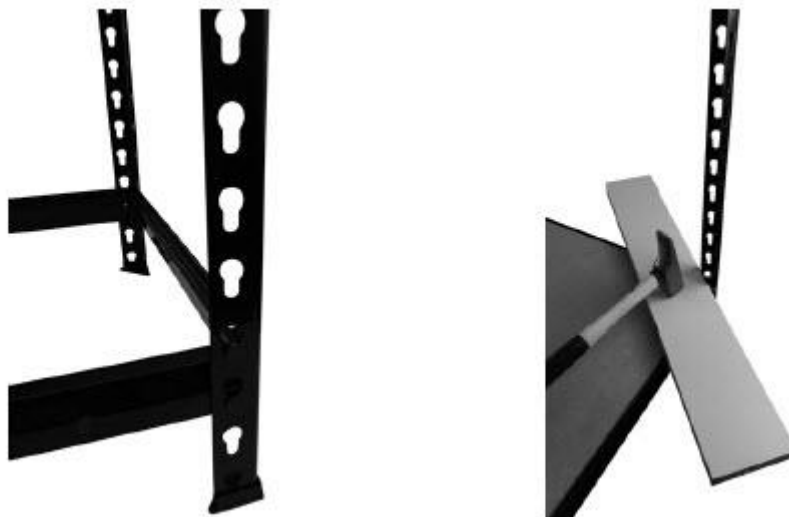

- Weź dwa podłużne szelki i połącz je z pierwszym zestawem szelek. Każde stężenie podłużne należy włożyć na tej samej wysokości, co odpowiadające mu stężenie poprzeczne. Upewnij się, że dla pierwszej półki jest wystarczający prześwit.
- Połącz wsporniki podłużne z drugim zestawem wsporników pionowych, upewniając się, że są włożone na tej samej wysokości.
- Użyj młotka, aby przymocować wsporniki wzdłużne do otworów. Aby uniknąć uszkodzenia klamer, umieść płaski kawałek drewna pod młotkiem. Umieść kawałek drewna po przekątnej na dwóch wspornikach, aby siła uderzenia młotka rozłożyła się równomiernie na górze każdego wspornika (patrz schemat).
- Powtórz to dla wszystkich czterech rogów.
- Powtórz te czynności, aby zainstalować dodatkowe szelki na żądanej wysokości (nie wszystkie szelki są pokazane na schematach).
- Włóż półki w wsporniki.



- Aby zainstalować górną część stojaka, weź dwa wsporniki podłużne i dwa wsporniki poprzeczne, a następnie delikatnie włóż dolne pokrętło na każdym wsporniku w górny otwór w dolnej części stojaka. Nie blokuj szelek na miejscu. Weź ortezę pionową w orientacji B ze stopą skierowaną do góry i włóż ją w górne pokrętło na belce podłużnej i poprzecznej. Powtórz ten krok dla wszystkich trzech końców z pozostałymi szelkami pionowymi. Rozpocznij od wstawienia wsporników poprzecznych, a następnie włóż wsporniki podłużne.
- Użyj młotka, aby upewnić się, że szelki są całkowicie wsunięte w otwory. Aby uniknąć uszkodzenia klamer, umieść płaski kawałek drewna pod młotkiem. Umieść kawałek drewna po przekątnej na dwóch wspornikach, aby siła uderzenia młotka rozłożyła się równomiernie na górze każdego wspornika (patrz schemat powyżej).



Upewnij się, że końce obu wsporników pionowych są wypoziomowane i wyrównane w pionie.

- Powtórz powyższe kroki, aby wstawić pozostałe wsporniki poprzeczne/podłużne i półki.
- Przed zainstalowaniem dodatkowych półek włóż najpierw wsporniki dla najwyższego poziomu.
- Dzięki temu regał jest stabilny i ułatwia montaż pozostałych półek.
- Po zakończeniu montażu półek można postawić stojak na podłodze lub przymocować go do ściany lub wspornika pionowego za pomocą śrub i/lub kołków (brak w zestawie).
- Wywierć otwory w ścianie i przykręć stojak do ściany, wykorzystując pozostałe otwory. Użyj śrub i kołków (brak w zestawie), aby zapewnić dodatkową stabilność stojaka.



Upewnij się, że żadne istniejące kable lub rury (w tym rury wodociągowe) nie zostaną uszkodzone podczas wiercenia otworów montażowych lub śrub mocujących.

- Aby zdemontować stojak, powtórz powyższe kroki w odwrotnej kolejności. Zaczynaj od usunięcia wszystkich półek.
- Wypchnij półki od spodu, aby wyjąć je z regału.

Pielęgnacja i czyszczenie

- Nigdy nie używaj agresywnych detergentów, spirytusu ani innych roztworów chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę lub spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej, niestrzępiącej się szmatki.

Utylizacja

Po zakończeniu okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. W ten sposób wypełniasz swoje ustawowe obowiązki i przyczyniasz się do ochrony środowiska.

Informacje dotyczące utylizacji**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

Dane techniczne

Nośność.....	350 kg na półkę (równomierne rozłożenie obciążenia)
Grubość półki.....	6,8 mm
Grubość usztywnienia.....	1,2 mm
Warunki pracy/przechowywania.....	20 do +60°C, 5 – 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wymiary (dł. x szer. x wys.).....	900 x 450 x 1800 mm
Waga.....	22 kg

<http://www.conrad.pl>