

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 001547394

Niszczarka Olympia PS 16, 0 l





1. Ważne przepisy bezpieczeństwa

Aby móc w pełni wykorzystać wszystkie funkcje oferowane przez niszczarkę, przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt!
Urządzenie może być obsługiwane tylko przez osoby dorosłe.
- Urządzenie może być używane jednocześnie tylko przez jedną osobę.
- Chronić urządzenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem, ekstremalnymi temperaturami i wilgocią!
- Nie wykonywać żadnych innych czynności podczas obsługi urządzenia, takich jak czyszczenie.
- Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych specjalistów.
- Nigdy nie stawiaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.

1.1 Etykiety bezpieczeństwa



Aby móc w pełni wykorzystać wszystkie funkcje oferowane przez niszczarkę, przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.



Uwaga: niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować poważne obrażenia!



Trzymaj opaski z dala od obszaru podawania papieru!



Chroń szaliki, biżuterię i luźną odzież z dala od miejsca podawania papieru!



Trzymaj włosy z dala od obszaru podawania papieru!



Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci! Trzymaj dzieci z dala od urządzenia.



Nigdy nie rozpylaj łatwopalnych gazów ani oleju na urządzenie. Ryzyko pożaru!



Nigdy nie wkładaj rąk do podajnika papieru!



Nigdy nie wkładaj spinaczy ani zszywek do podajnika papieru!

**Ostrzeżenie!**

Ryzyko zranienia przez mechanizm wkładania. Luźne przedmioty mogą dostać się do szczeliny i spowodować obrażenia. Trzymaj palce, włosy, szaliki, krawaty, biżuterię itp. Z dala od szczeliny.

Uwaga!

Nieprzestrzeganie etykiet ostrzegawczych może spowodować poważne obrażenia ciała! Jeśli jakiś przedmiot (rękaw, opaska itp.) Dostanie się przypadkowo do wejścia, natychmiast odłącz wtyczkę z gniazdka!

Informacje dotyczące bezpieczeństwa!

Gniazdko zasilania powinno znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne. Umożliwia to szybkie odłączenie maszyny od zasilania w sytuacji awaryjnej.

1.2 Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego

- Odłącz wtyczkę z gniazdka:
- jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas,
- przed opróżnieniem kosza na śmieci,
- przed czyszczeniem urządzenia,
- przed przeniesieniem urządzenia.
- Nie uruchamiać urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, wtyczki lub samego urządzenia (ryzyko zranienia)!
- Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji kabla zasilającego, ponieważ jest on przeznaczony do określonego źródła zasilania.
- Nigdy nie przekraczaj zalecanej obciążalności gniazdka sieciowego ani podłączonych przedłużaczy!


Uwaga!

Zabrania się otwierania nasadki mechanizmu tnącego w celu naprawy. Ryzyko śmiertelnego wypadku! Ponadto wszelkie roszczenia wynikające z warunków gwarancji zostaną uznane za nieważne.

2. Przeznaczenie produktu

- Niszczarkę PS 16 należy używać wyłącznie do niszczenia papieru i kart kredytowych! Papier przeznaczony do niszczenia musi być suchy i spełniać wymagania zawarte w rozdziale „Dane techniczne”! Próba rozdrobnienia innego materiału może prowadzić do obrażeń ciała (np. Przez odłamki twardego materiału itp.) Oraz uszkodzenia sprzętu (np. Uszkodzenie mechanizmu tnącego itp.).
- Usuń wszystkie spinacze i zszywki z papieru przed włożeniem go do urządzenia!
- Nie niszczone dokumentów ciągłych w tym urządzeniu!
- Urządzenie może być używane tylko w suchych, wewnętrznych pomieszczeniach.

3. Elementy obsługi

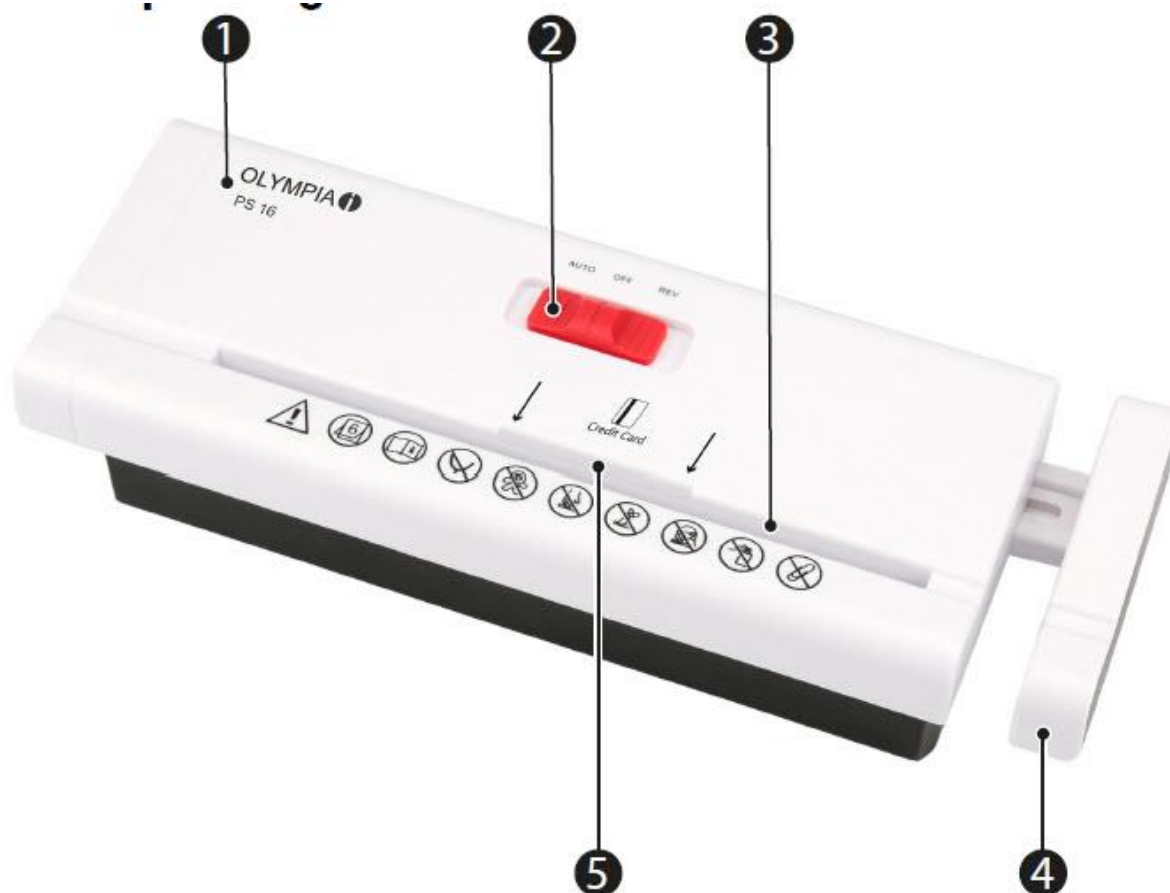

1. Przystawka niszczarki
2. Przełącznik suwakowy
3. Podawanie papieru z mechanizmem tnącym
4. Przedłużenie (w celu dopasowania niszczarki do większych pojemników na odpady)
5. Podanie karty kredytowej

4. Uruchomienie

1. Ostrożnie wyjmij urządzenie z opakowania.



Uwaga!

Spód nasadki mechanizmu tnącego ma ostre krawędzie. Ryzyko zranienia!

2. Zamocuj przystawkę rozdrabniacza na odpowiednim koszu na śmieci o równej powierzchni. Wyciągnij przedłużenie tak daleko, jak to konieczne, z mocowania mechanizmu tnącego.

Uwaga! Nasadka niszczarki nie może się chwiać!

Uwaga! Pojemnik na odpady nie jest częścią dostarczonego sprzętu.

3. Ustaw kosz na śmieci i przystawkę do niszczarki na równej powierzchni.
4. Umieść urządzenie w pobliżu gniazdka elektrycznego. Nie należy jednak umieszczać kosza na śmieci i przystawki do niszczarki w pobliżu źródła ciepła lub wody.
5. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.

Uwaga!

Zwróć uwagę, aby kabel zasilający był ułożony tak, aby ludzie lub zwierzęta nie przechodzili po nim lub aby można było położyć na nim inne przedmioty. Zwróć uwagę na informacje dotyczące zasilania z tyłu urządzenia, aby uzyskać niezbędne środki ostrożności.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa!

Ze względów bezpieczeństwa gniazdko elektryczne, do którego podłączona jest wtyczka niszczarki, musi znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne, aby w sytuacji awaryjnej można było szybko odłączyć zasilanie!

5. Działanie**Uwaga!**

Nie wolno przekraczać zalecanych pojemności podanych w rozdziale „Dane techniczne”, w przeciwnym razie papier może się zaciąć! Nie zapominaj, że grubość papieru zwiększa się po złożeniu, w wyniku czego można przekroczyć zalecaną pojemność arkusza. Zmniejsz również ilość papieru podczas niszczenia grubego papieru.

5.1 Przełącznik suwakowy

Przełącznik suwakowy służy do sterowania mechanizmem tnącym w niszczarce papieru. Przełącznik suwakowy można ustawić w trzech pozycjach:

- Pozycja do tyłu: Ciągła praca do tyłu.
- Pozycja wyłączona: niszczarka papieru jest wyłączona.
- Auto: W ustawieniu Auto mechanizm tnący uruchamia się automatycznie, gdy tylko wsuniesz papier lub kartę kredytową do szczeliny podającej. Niszczarka przełącza się na bieg do przodu i pobiera papier lub kartę kredytową. Po zakończeniu operacji niszczenia urządzenie pracuje dalej przez ok. 2 do 4 sekund, a następnie wyłącza się automatycznie.

5.2 Włączanie urządzenia

1. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
2. Ustaw przełącznik suwakowy w pozycji Auto.

5.3 Podawanie papieru lub kart kredytowych

Uwaga!

Jednocześnie do podajnika papieru można włożyć maksymalnie 6 arkuszy papieru A4 o gramaturze maksymalnie 80 g / m².

1. Niszczarka jest podłączona do gniazdka sieciowego, a przełącznik suwakowy jest ustawiony na Auto.
2. Papier musi być równy po włożeniu do podajnika papieru. Podaj karty kredytowe między dwiema strzałkami.

Uwaga!

Upewnij się, że przełącznik suwakowy jest ustawiony na Wył. Po zakończeniu operacji niszczenia.

5.4 Wyłączanie urządzenia

- Wyjmij wtyczkę z gniazdka.

6. Ochrona silnika

Silnik wyłącza się automatycznie w przypadku przeciążenia. Przede wszystkim wyjmij wtyczkę z gniazdka i pozwól silnikowi ostygnąć do temperatury pokojowej. Następnie ponownie podłącz wtyczkę do gniazdka i kontynuuj pracę.

Uwaga!

Przestrzegaj czasu pracy ciągłej podanego w rozdziale „Dane techniczne”.

7. Usuwanie zacięć papieru

Jeśli do mechanizmu tnącego zostanie podanych zbyt dużo papieru, nastąpi zacięcie papieru. Niszczarka wyłącza się automatycznie w przypadku zacięcia papieru. Postępować w następujący sposób:

1. Naciśnij przycisk Rev, aby aktywować operację odwrotną i cofnąć papier.
2. Usuń pozostały papier z podajnika przy podawaniu do przodu (Auto).

Uwaga!

Jeśli blokada nie została usunięta przez bieganie do tyłu / do przodu, wyciągnij wtyczkę zasilania, a następnie ręcznie usuń skrawki papieru z zespołu tnącego.

3. Ustaw przełącznik suwakowy na Auto.
4. Zmniejsz ilość niszczonego papieru i kontynuuj proces niszczenia.

7.1 Ustawienie Rev (praca rewersyjna)

Ustaw przełącznik suwakowy w pozycji Rev, aby mechanizm tnący poruszał się w przeciwnym kierunku i zwolnił papier.

7.2 Praca do przodu (Auto)

Ustaw przełącznik suwakowy w pozycji Auto, aby upewnić się, że pozostały papier zostanie rozdrobniony i usunięty z mechanizmu tnącego.

8. Konserwacja i serwis

Uwaga!

Prace konserwacyjne mogą być wykonywane tylko po wyjęciu wtyczki z gniazdka!

8.1 Opróżnianie kosza na śmieci

1. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
2. Wyjmij nasadkę niszczarki z kosza na śmieci.
3. Opróżnij zawartość pojemnika zbiorczego w odpowiednim miejscu.
4. Ponownie umieść nasadkę niszczarki na koszu na śmieci.

Uwaga!

Zaleca się, aby nie dopuścić do tego, aby pojemnik na śmieci zapełnił się w kierunku mechanizmu tnącego. Zapobiega to zatykaniu się rozdrobnionego papieru i zakleszczaniu się w mechanizmie tnącym. Regularnie opróżniaj kosz na śmieci.

8.2 Oliwienie mechanizmu tnącego

Aby zapewnić długą żywotność niszczarki do papieru, zalecamy regularne usuwanie wszelkich pozostałości z mechanizmu tnącego i nakładanie niewielkiej ilości specjalnego oleju do niszczarek papieru na narzędzie tnące. Specjalny olej wolny od CFC można otrzymać od dostawcy lub bezpośrednio w naszym centrum serwisowym w Hattingen. Pomaga to wydłużyć żywotność urządzenia.

- Za każdym razem, gdy kosz na śmieci jest opróżniany, nałóż kilka kresek specjalnego oleju w kierunku bocznym na odpowiedni arkusz papieru i przeprowadź ten arkusz przez niszczarkę, ustawiając przełącznik suwakowy w położeniu Auto.
- Alternatywnie oferujemy arkusze smaru. Olej na bazie roślinnej jest impregnowany do papieru i wydostaje się tylko podczas procesu rozdrabniania. Zapewnia to proste i czyste użytkowanie. Wystarczy włożyć arkusz smaru do podajnika niszczarki, zniszczyć go, a następnie przełączyć urządzenie na bieg wsteczny na ok. 10 sekund.

Rozdrabniacz jest wtedy ponownie gotowy do pracy. W jednej kopercie znajduje się 12 arkuszy smaru, które można nabyć pod numerem artykułu 9130 u sprzedawców detalicznych lub w naszym dziale serwisowym.

Uwaga!

Zabrania się używania sprayu olejowego z puszek aerozolowych zawierających CFC!

8.3 Czyszczenie urządzenia

- Oczyszczyć urządzenie z zewnątrz lekko zwilżoną szmatką.

Uwaga!

Nie używaj agresywnych środków czyszczących. Do czyszczenia obudowy nie wolno używać żadnych środków chemicznych (np. Rozpuszczalnika do czyszczenia, alkoholu)

9. Dane techniczne PS 16

Nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Wydajność cięcia	Max. 6 arkuszy A4 (80 g / m ²) lub 1 karta kredytowa
Metoda cięcia	szerokość cięcia Cięcie na paski, 6 mm
Prędkość rozdrabniania	2,5 - 3,0 m / min
Szerokość podawania papieru	220 mm
Czas pracy ciągłej	2 min
Poziom hałasu	73 dB (A)
Zakres działania	Automatyczny start / Automatyczne zatrzymanie , działanie do tyłu , wyłączenie
Wymiary (szer. X gł. X wys.)	310-380 x 110 x 65 mm
Waga	1,29 kg
Zasilanie	220 - 240 V / 50 Hz
Znamionowa moc wejściowa	0,9 A

Deklaracja zgodności z poziomem bezpieczeństwa według normy DIN 66399-2 Oświadczamy, że w zakresie niszczenia dokumentów, niszczarka ta spełnia wymagania poziomu bezpieczeństwa P-2 zgodnie z normą DIN 66399-2.

Hattingen, 15 lipca 2020

GO Europe GmbH

10. Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna i diagnoza	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Czy wtyczka jest prawidłowo podłączona do gniazdka?	Podłącz prawidłowo wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
	Czy przełącznik suwakowy jest ustawiony na Auto?	Ustaw przełącznik suwakowy na Auto.
	Czy silnik nie uruchamia się po włożeniu papieru?	Wsuń papier w odpowiednią szczelinę podającą tak, aby zetknął się z czujnikiem pośrodku.
Urządzenie przestaje działać po dłuższym okresie przestoju lub przestaje działać podczas pracy	Czy urządzenie było wyłączone na dłuższy czas? Czy powierzchnia urządzenia jest gorąca? Prawdopodobnie został przekroczony dopuszczalny czas pracy ciągłej.	Przed wszystkim wyjmij wtyczkę z gniazdka i pozwól silnikowi ostygnąć do temperatury pokojowej. Informacje na temat pracy ciągłej można znaleźć w rozdziale „Dane techniczne”
Zakleszczenie papieru	Czy przekroczyłeś dopuszczalną pojemność papieru (patrz rozdział „Dane techniczne”)? Czy papier został przekrzywiony?	Usuń zakleszczenie papieru, patrz rozdział „Usuwanie zacięcia papieru”.

Uwaga!

Jeśli nie możesz samodzielnie usunąć usterki, skontaktuj się ze sprzedawcą lub zadzwoń na infolinię GO Europe.

11. Utylizacja

Ten symbol (przekreślony kosz na śmieci) oznacza, że produkt należy zwrócić do autoryzowanego centrum recyklingu lub punktu zbiórki po zakończeniu okresu użytkowania. Symbol ma zastosowanie tylko do krajów należących do EOG (*) (*) EOG = Europejski Obszar Gospodarczy, który obejmuje państwa członkowskie UE oraz Norwegię, wyspę i Liechtenstein.



Informacje dotyczące utylizacji**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

12. Gwarancja

Drogi Kliencie,

cieszymy się, że wybrałeś ten sprzęt. W przypadku stwierdzenia wady należy zwrócić urządzenie wraz z paragonem i oryginalnym opakowaniem do punktu sprzedaży.

<http://www.conrad.pl>