


Maßstab/ scale
1:1

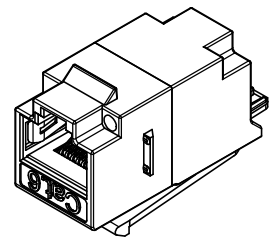


| Bestell-Nr.: Order Nr.: | Bezeichnung: Description: | Farbe: Colour: | RAL: | EAN-Nr.: bar code: | Ausführung: Type: |
|----------------------------|--|-------------------|----------|-----------------------|--|
| J02023A0026 | 19" Modulträger 1HE 19" Frontplatte 1HU | grau grey | RAL 7035 | 4018359308629 | inkl. 24 AMJ-Kupplungen Cat.6, Erdungs-Set incl. 24 AMJ Couplers Cat.6, grounding kit |

| Verpackung | Packing |
|---|---|
| Im Karton verpackt: 19" Modulträger inkl. 24 AMJ-Kupplungen. | Packed in a box: 19" Frontplatte incl. 24 AMJ Couplers |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|--|---|---------------------------|
| Änd./ rev. index | Änderungs-Nr. / revision code | Datum/ date | Name/ name | Datum/ date | Name/ name | Gewicht/ weight (g) |
| | | | gez./ drawn | 23.03.2006 | KA | |
| | | | gepr./ appr | 31.03.2006 | SK | ca./approx. |
| | | | Maßstab/ scale | Benennung/ title | | |
| | | | 1:5 (1:1) | 19" Modultr. inkl. 24xAMJ-Kuppl. K Cat.6 19" frontplate incl. 24xAMJ Coupl. K Cat.6 | | |
| d | 25236 | 09.10.2013 | AS | | | |
| c | 18745 | 04.04.2007 | SK | | | |
| b | 17917 | 31.07.2006 | BM | | | |
| a | 17844 | 20.06.2006 | ZM | | | |
| | | | | Unterf./ doc. type | Zeichnungsnr./ drawing no. | |
| | | | | K | J02023A0026 | |
| | | | | Ersatz für/ replaces | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 2 | |

Technische Daten / technical data

| | | |
|---|--|--|
| Steckverbinder-Norm | IEC60603-7-5 | Connector standard |
| Mechanische Eigenschaften | | Mechanical Characteristics |
| Steckkraft | ≤ 30N | Insertion force |
| Lebensdauer (Steckzyklen RJ45 ,RJ12, RJ11) | ≥ 750 | Life (mating cycles RJ45, RJ12, RJ11) |
| Werkstoffe | | Materials |
| 19" Gehäuse | Stahlblech / sheet steel pulverbeschichtet / powder coated | 19" housing |
| Gehäuserückteil | Stahlblech / sheet steel verzinkt / zinc plated | Housing rear part |
| Linsenschraube mit Kreuzschlitz | M3x6 DIN 7985-4.8 verzinkt/zinc plated | Cross recessed pan head screw |
| Linsen-Blechschaube mit Kreuzschlitz | F/H 4.2x6.5 DIN 7981 verzinkt / zinc plated | Tapping screw with cross recessed pan head |
| Gehäuse | Zinkdruckguß / zinc diecast | Housing |
| Gehäuserückteil mit Rasthaken | Zinkdruckguß / zind diecast | Housing back part with snap-in hook |
| Schirmblech | Neusilber / German silver | Shield |
| Isolierkörper | PA UL94 V2 reinweiß / pure white | Insulation body |
| Leiterplatte | FR4 | PCB |
| Oberfläche Leiterplatte | chem. verzinkt / chem. tin-plated | PCB finish |
| Kontaktfeder | Federstahl / spring steel | Contact spring |
| Oberfläche Kontaktfeder | min. 0.8 µm (30µin) Au über / over 1.2 µm (50µin) Ni | Contact spring finish |
| EG Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) | RoHS-konform / RoHS-compliant | EC Directive 2011/65/EU (RoHS) |
| Umweltanforderungen | | Environmental Requirements |
| Schutz vor Eindringen | | Protection against ingress |
| Eindringen von Teilchen | IP2X | Particulate ingress |
| Wasser/Untertauchen | IPX0 | Water / Immersion |
| Klimatisch und chemisch | | Climatical and chemical |
| Umgebungstemperatur | -40°C bis / to +70°C | Ambient temperature |
| Elektrische Eigenschaften | | Electrical Characteristics |
| Kontaktwiderstand | ≤ 20 mΩ | Contact resistance |
| Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ | Insulation resistance |
| Spannungsfestigkeit | | Voltage proof |
| Kontakt-Kontakt | ≥ 1000 V | Contact-contact |
| Kontakt-Schirm | ≥ 1500 V | Contact-shield |
| Strombelastbarkeit bei 50°C | 1 A | Current carrying capacity at 50°C |
| PoE+ gemäß IEEE 802.3at | Geeignet für Power over Ethernet+ Adequate for Power over Ethernet+ | PoE+ according to IEEE 802.3at |
| Übertragungstechnische Eigenschaften | | Transmission Characteristics |
| 10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an | geeignet für 10 Gigabit Ethernet Adequate for 10 Gigabit Ethernet | 10 Gigabit Ethernet acc. to IEEE 802.3an |
| Klasse E _A Channel | ISO/IEC 11801, EN 50173-1 | Class E _A Channel |
| Kategorie 6A | ANSI/TIA/EIA-568-C.2 | Category 6A |
| Normen | | Standards |
| IP-Schutzarten | IEC 60529 | Degrees of protection provided by enclosures (IP code) |
| 19" Schränke und 19" Gehäuse | IEC 60297-1 IEC 60297-2 DIN 41494 Teil / Part 1/7 EIA 310 | 19" cabinet and 19" housing |
| 19" System-Abmessung von Baugruppenträger Höheneinheit Breite | 1 HE =44,45mm / 1HU =1.75in. 19 Zoll =482,6mm | 19" system dimensions of subrack height unit width |

| | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|-------------|------------|---|--|----------------------------|--|
| Änd./ rev. index | Änderungs-Nr. / revision code | Datum/ date | Name/ name | gez./ drawn | Datum/ date | Name/ name | Gewicht/ weight (g) |
| | | | | gepr./ appr. | 31.03.2006 | SK | ca./approx. |
| | | | | Maßstab/ scale | Benennung/ title | | |
| | | | | 1:1 (1:1) | 19" Modultr. inkl. 24xAMJ-Kuppl. K Cat.6 19" frontplate incl. 24xAMJ Coupl. K Cat.6 | | |
| d | 25236 | 09.10.2013 | AS | untol. Maße/ dim. without tolerances according to | Unterf./ doc. type | Zeichnungsnr./ drawing no. |  Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 2 von/ of 2 |
| c | 18745 | 04.04.2007 | SK | K | J02023A0026 | | |
| b | 17917 | 31.07.2006 | BM | | | | |
| a | 17844 | 20.06.2006 | ZM | Ersatz für/ replaces | | | |

www.telegaertner.com
 Phone: +49 7157/125-0
 Fax: +49 7157/125-120
 Germany
 K.Gärtner GmbH
 D-71144 Steinbronn
 Leichenstrasse 35

Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner