



## LaserRange-Master T3

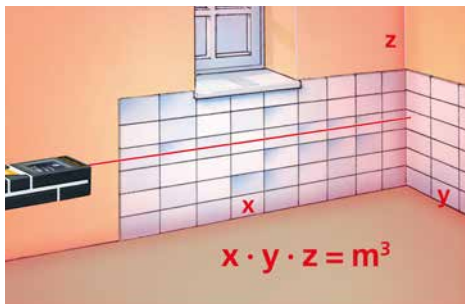

### Laser-Entfernungsmesser – mit Winkelfunktion

Rev.0317

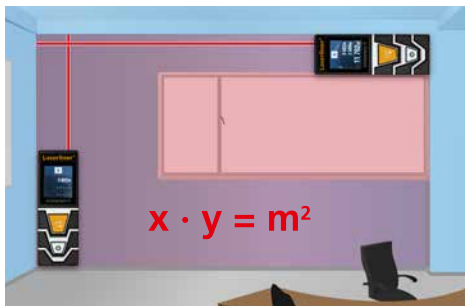

- **Punktgenaues Messen mit Laser** zur exakten Ermittlung von Längen
- Die **Flächen- und Volumenfunktion** erlaubt das Erfassen von Raumgrößen z. B. zur Kalkulation von Materialmengen
- **360° Neigungssensor** zur Bestimmung der waagerechten und senkrechten Distanz
- **Messgenauigkeit** bis 30 m: ± 2 mm\*
- **Messbereich innen: 0,2 m bis 30 m**
- **3 Messebenen umschaltbar:** vorne, Stativ und hinten
- **Dauermessfunktion**
- Beleuchtetes 3-zeiliges **Farb-LC-Display** mit Touchfunktion
- Stabiles, ergonomisches Gehäuse

#### TECHNISCHE DATEN

<b>GENAUIGKEIT</b> ± 2 mm (typisch)*
<b>MESSBEREICH</b> max. 30 m
<b>MINIMALE REICHWEITE</b> 0,2 m
<b>LASER</b> Klasse 2 < 1mW
<b>LASERWELLENLÄNGE</b> 650 nm
<b>ARBEITSTEMPERATUR</b> 0°C ... 40°C
<b>LAGERTEMPERATUR</b> -20°C ... 70°C
<b>EINHEITEN</b> (umschaltbar) m / ft / inch / ' _ ' "
<b>AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG</b> dynamisch je nach Messmodus: Laser: 30 Sek. - 5 Min. Gerät: 3 Min. - 8 Min.
<b>FUNKTIONEN</b> Distanzen, Flächen, Volumen, Dauermessung, Pythagoras 1 + 2, Winkelfunktion 1 + 2
<b>STROMVERSORUNG</b> Batterien 2 x 1,5 V Typ AAA
<b>ABMESSUNGEN</b> (B x H x T) 100 x 23 x 35 mm
<b>GEWICHT</b> inkl. Batterien 82 g

\* Bereichsspezifische Genauigkeiten siehe Bedienungsanleitung.



Beleuchtetes Farb-LC-Display



Vielseitige Funktionen



Touchdisplay zur Funktionsumschaltung



**LaserRange-Master T3**  
inklusive Transporttasche  
+ Batterien (2 x 1,5 V Typ AAA)  
**Verpackungsgröße** (B x H x T)  
113 x 236 x 64 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
LaserRange-Master T3	080.840A	4 021563 698141	5

