


LaserRange-Master T4 Pro



Laser-Entfernungsmesser – mit Bluetooth-Schnittstelle und Winkelfunktion

Rev.1.116

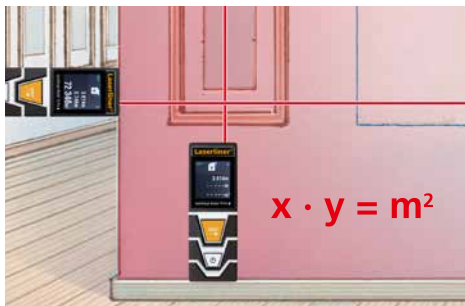

- **Punktgenaues Messen mit Laser** zur exakten Ermittlung von Längen
- Die **Flächen- und Volumenfunktion** erlaubt das Erfassen von Raumgrößen z. B. zur Kalkulation von Materialmengen
- **Bluetooth-Schnittstelle** zur Übertragung der Messdaten
- **360° Neigungssensor** zur Bestimmung der waagerechten und senkrechten Distanz
- **Messgenauigkeit** bis 40 m: ± 2 mm*
- **Messbereich innen: 0,2 m bis 40 m**
- **3 Messebenen umschaltbar:** vorne, Stativ und hinten
- **Dauermessfunktion**
- Beleuchtetes 3-zeiliges **Farb-LC-Display** mit Touchfunktion
- Stabiles, ergonomisches Gehäuse


TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT ± 2 mm (typisch)*
MESSBEREICH max. 40 m
MINIMALE REICHWEITE 0,2 m
LASER Klasse 2 < 1mW
LASERWELLENLÄNGE 650 nm
ARBEITSTEMPERATUR 0°C ... 40°C
LAGERTEMPERATUR -20°C ... 70°C
EINHEITEN (umschaltbar) m / ft / inch / ' _ ' "
AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG dynamisch je nach Messmodus: Laser: 30 Sek. - 5 Min. Gerät: 3 Min. - 8 Min.
FUNKTIONEN Distanzen, Flächen, Volumen, Dauermessung, Pythagoras 1 + 2, Winkelfunktion 1 + 2
STROMVERSORUNG Batterien 2 x 1,5 V Typ AAA
ABMESSUNGEN (B x H x T) 100 x 23 x 35 mm
GEWICHT inkl. Batterien 82 g

* Bereichsspezifische Genauigkeiten siehe Bedienungsanleitung.



LaserRange-Master T4 Pro
inklusive Transporttasche
+ Batterien (2 x 1,5 V Typ AAA)
Verpackungsgröße (B x H x T)
113 x 236 x 64 mm

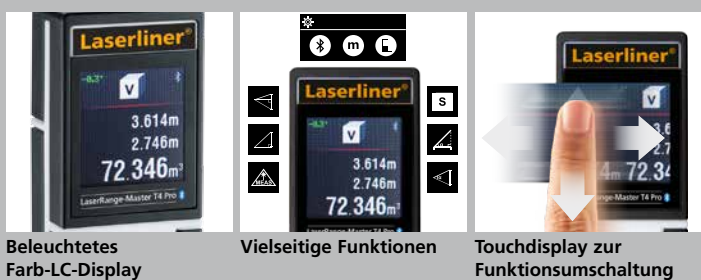

Beleuchtetes Farb-LC-Display

Vielseitige Funktionen

Touchdisplay zur Funktionsumschaltung

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
LaserRange-Master T4 Pro	080.850A	4 021563 698158	5

