



## Kurzschlussbrücken RM 2,54mm, für 0,635mm Vierkantstifte Mini Jumpers, 2.54mm Pitch, for 0.635mm Square Pins

**Technische Daten / Technical Data**

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper Alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Gold über Nickel <i>Gold over nickel</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 30 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55 °C ... +85 °C

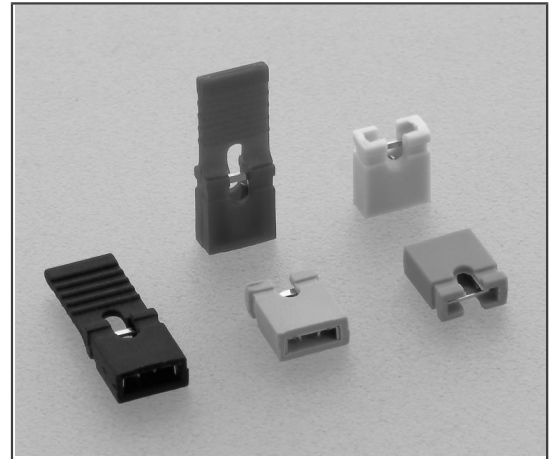

Einsetzbar für Vierkantstifte 0,635mm.  
*Accept rectangular pins 0.635mm.*

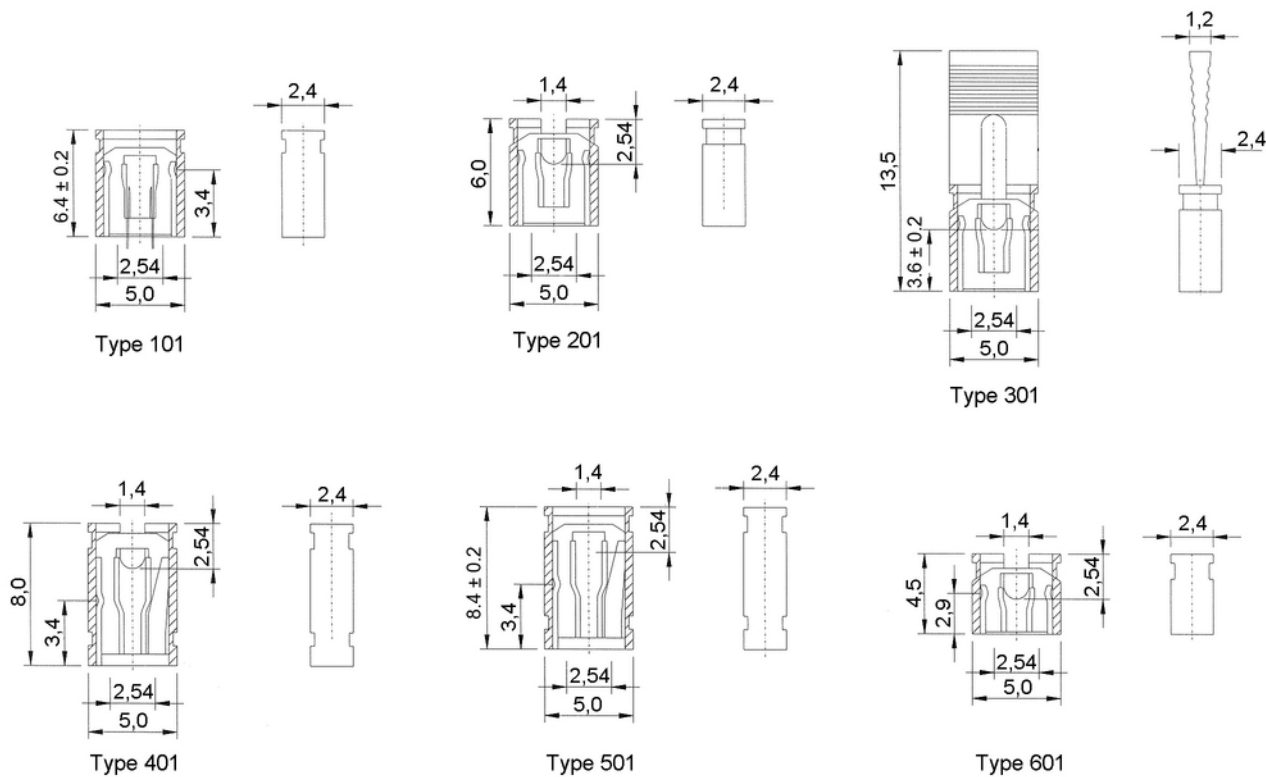

<b>Series</b>	<b>Type*</b>	<b>Colour*</b>	<b>Plating</b>
<b>TC-03305</b>	<b>101</b>	<b>10</b>	<b>00</b>
	101 Geschlossen <i>Closed</i> 201 Offen <i>Open</i> 301 Offen mit Lasche <i>Open with latch</i> 401 Offen <i>Open</i> 501 Geschlossen <i>Closed</i> 601 Offen <i>Open</i>	10 Schwarz <i>Black</i> 20 Rot <i>Red</i> 30 Blau <i>Blue</i> 40 Grün <i>Green</i> 50 Gelb <i>Yellow</i> 60 Grau <i>Grey</i>	00 Kontaktbereich vergoldet <i>Gold plated contact area</i>

Farboptionen für Serien 101 und 201.  
*Colour options for series 101, 201 only.*

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.