
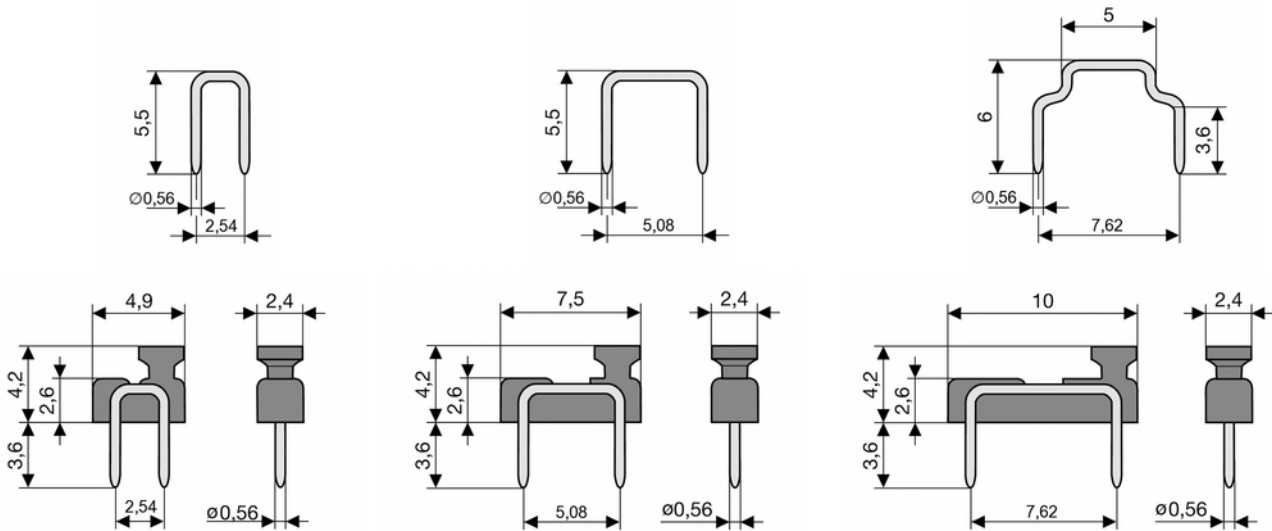


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
<i>Insulator</i>	<i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
<i>Contact Material</i>	<i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
<i>Contact Surface</i>	<i>Gold over nickel</i>
Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
<i>Contact Resistance</i>	< 10 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
<i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	1 kV RMS
<i>Test Voltage</i>	<i>1 kV RMS</i>
Nennspannung	100 V RMS / 150 V DC
<i>Voltage Rating</i>	<i>100 V RMS / 150 V DC</i>
Nennstrom	3 A
<i>Current Rating</i>	<i>3 A</i>
Temperaturbereich	-55 °C ... +125 °C
<i>Temperature Range</i>	<i>-55 °C ... +125 °C</i>

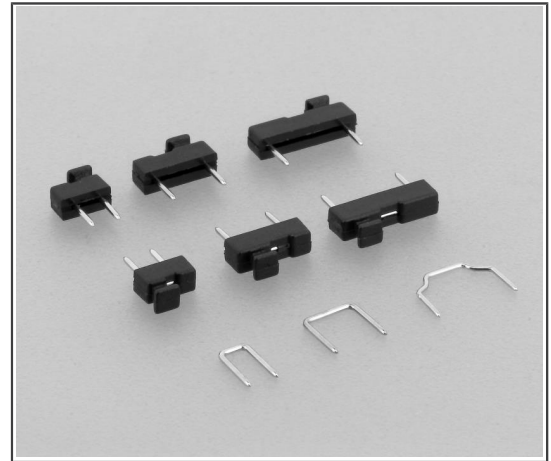

Series	DIP-Spacing*	Plating	Latch*
TC-0332166	10	10	0
	10 2,54mm 20 5,08mm 30 7,62mm	10 0,25µm Gold 0.25µm gold plated	0 Ohne Griffflasche W/o latch 1 Mit Griffflasche With latch

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
 * This is an **order example** - please replace by your specifications.