


# Datasheet

Item no. 1577375

## Bedrahtete-Leuchtdioden

3 mm, klar

- Anschluss THR
- Ausführung rund
- Bauform 3 mm
- Linse wasserklar

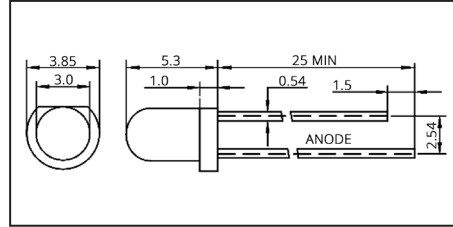

Artkbez:	Farbe:	Wellenlänge*:	Helligkeit*:	Farbtemperatur*:	Winkel*:	Betriebsspannung*:
1573669	● rot	620 - 635 nm	600 - 1000 mcd		40 °	1,9 V - 2,3 V
1573670	● rot	620 - 635 nm	800 - 1200 mcd		25 °	1,9 V - 2,3 V
1573671	● rot	620 - 635 nm	1200 - 2000 mcd		40 °	1,9 V - 2,3 V
1573672	● rot	620 - 635 nm	1500 - 2000 mcd		25 °	1,9 V - 2,3 V
1573673	● rot	620 - 635 nm	3300 - 4000 mcd		25 °	1,9 V - 2,3 V
1577375	● rot	620 - 635 nm	10000 - 15000 mcd		25 °	1,9 V - 2,3 V
1577376	● rot	620 - 635 nm	400 - 800 mcd		40 °	1,9 V - 2,3 V
1577307	● rot	620 - 635 nm	3000 - 5000 mcd		40 °	1,9 V - 2,3 V
1573674	● gelb	580 - 595 nm	400 - 800 mcd		40 °	1,9 V - 2,3 V
1577330	● gelb	580 - 595 nm	10000 - 15000 mcd		25 °	1,9 V - 2,3 V
1573675	● gelb	580 - 595 nm	800 - 1200 mcd		25 °	1,9 V - 2,3 V
1573676	● gelb	580 - 595 nm	1200 - 2000 mcd		40 °	1,9 V - 2,3 V
1573677	● gelb	580 - 595 nm	1500 - 2000 mcd		25 °	1,9 V - 2,3 V
1573678	● gelb	580 - 595 nm	3300 - 4000 mcd		25 °	1,9 V - 2,3 V
1577455	● gelb	580 - 595 nm	600 - 1000 mcd		40 °	1,9 V - 2,3 V
1577378	● gelb	580 - 595 nm	3000 - 5000 mcd		40 °	1,9 V - 2,3 V
1573679	● grün	565 - 575 nm	600 - 1000 mcd		40 °	1,9 V - 2,3 V
1573680	● grün	565 - 575 nm	1000 - 1500 mcd		25 °	1,9 V - 2,3 V
1573681	● grün	520 - 530 nm	2000 - 4000 mcd		40 °	2,9 V - 3,3 V
1573682	● grün	520 - 530 nm	3500 - 4800 mcd		25 °	2,9 V - 3,3 V
1573683	● grün	520 - 530 nm	4000 - 6000 mcd		40 °	2,9 V - 3,3 V
1573684	● grün	520 - 530 nm	12000 - 18000 mcd		25 °	2,9 V - 3,3 V
1577309	● grün	565 - 575 nm	50 - 100 mcd		25 °	1,9 V - 2,3 V
1573685	● blau	460 - 470 nm	800 - 1200 mcd		40 °	2,9 V - 3,3 V
1573686	● blau	460 - 470 nm	1500 - 2000 mcd		25 °	2,9 V - 3,3 V
1573687	● blau	460 - 470 nm	2700 - 3500 mcd		40 °	2,9 V - 3,3 V
1573688	● blau	460 - 470 nm	6000 - 8000 mcd		25 °	2,9 V - 3,3 V
1573689	○ weiß		1500 - 2500 mcd	5500 - 6500 K	40 °	2,9 V - 3,3 V
1573690	○ weiß		2000 - 3500 mcd	5500 - 6500 K	25 °	2,9 V - 3,3 V
1573691	○ weiß		2700 - 4000 mcd	5500 - 6500 K	40 °	2,9 V - 3,3 V
1573692	○ weiß		4500 - 6500 mcd	5500 - 6500 K	40 °	2,9 V - 3,3 V
1573693	○ weiß		5000 - 6800 mcd	5500 - 6500 K	25 °	2,9 V - 3,3 V
1573694	○ weiß		10000 - 15000 mcd	5500 - 6500 K	25 °	2,9 V - 3,3 V

\*Betriebsstrom 20 mA