


# Datasheet

Item no. 1577390

## Bedrahtete-Leuchtdioden

5 mm Strawhat-Form, klar

- Anschluss THR
- Ausführung Strawhat
- Bauform 5 mm
- Linse wasserklar

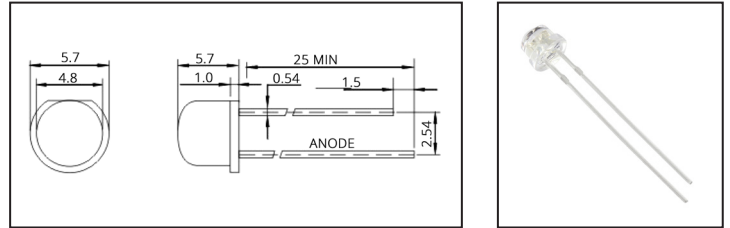

Artkbez:	Farbe:	Wellenlänge*:	Helligkeit*:	Farbtemperatur*:	Winkel*:	Betriebsspannung*:
1577390	● rot	620 - 635 nm	500 - 750 mcd		120 °	1,9 V - 2,3 V
1577470	● rot	620 - 635 nm	1000 - 1500 mcd		120 °	1,9 V - 2,3 V
1577471	● gelb	580 - 595 nm	500 - 750 mcd		120 °	1,9 V - 2,3 V
1577472	● gelb	580 - 595 nm	1000 - 1500 mcd		120 °	1,9 V - 2,3 V
1577391	● grün	520 - 535 nm	1200 - 1800 mcd		120 °	2,9 V - 3,3 V
1577473	● grün	520 - 535 nm	1500 - 2000 mcd		120 °	2,9 V - 3,3 V
1577345	● blau	460 - 470 nm	600 - 800 mcd		120 °	2,9 V - 3,3 V
1577392	● blau	460 - 470 nm	1000 - 1500 mcd		120 °	2,9 V - 3,3 V
1577474	○ weiß		800 - 1200 mcd	5500 - 6500 K	120 °	2,9 V - 3,3 V
1577475	○ weiß		1500 - 2000 mcd	5500 - 6500 K	120 °	2,9 V - 3,3 V

\*Betriebsstrom 20 mA