


Bedrahtete-Leuchtdioden

3 mm, zweifarbig

- Anschluss THR
- Ausführung zweifarbig
- Bauform 3 mm

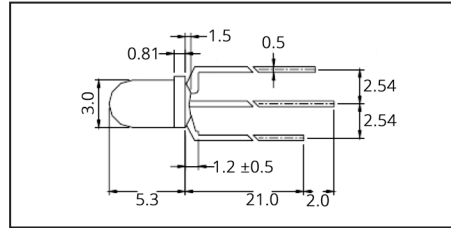

Artkbez:	Farbe:	Linse*:	Wellenlänge*:	Helligkeit*:	Winkel*:	Betriebsspannung*:
1577514	● rot / grün	wasserklar	628 nm / 570 nm	175 mcd / 75 mcd	35 °	1,9 V - 2,3 V
1577515	● rot / grün	weiß diffus	628 nm / 570 nm	20 mcd / 8 mcd	35 °	1,9 V - 2,3 V
1577335	● rot / grün	wasserklar	628 nm / 570 nm	700 mcd / 750 mcd	35 °	1,9 V - 2,3 V
1577415	● rot / blau	wasserklar	628 nm / 570 nm	1.250 mcd / 1.600 mcd	35 °	1,9 V - 2,3 V
1577308	● gelb / grün	wasserklar	588 nm / 570 nm	2.200 mcd / 2.650 mcd	35 °	1,9 V - 2,3 V

*Betriebsstrom 20 mA