

WIRELESS DIGITAL REAR CAMERA SYSTEM
WITH 7" TFT MONITOR



with split screen option
(when two cameras are connected)
•
avec l'option écran partagé
(lorsque deux caméras sont connectées)

Sold separately:
CAM 701E

Extra camera for
CAM701 system.



EAN: 8.714505.04208.4

CAM 701



Monitor:

- 7" TFT color display with split screen option (when two cameras are connected)
- Resolution 800(W) x 480(H)
- 12~24V input voltage (cigarette lighter plug)
- Digital wireless receiver (2.4Ghz)
- System expandable up to 2 cameras (second camera sold separately)
- With dashboard stand, including fully adjustable arm and monitor quick release
- With mounting straps, for e.g. placement on the inside of the sun visor

Digital camera:

- 12~24V input voltage
- Digital wireless transmitting (2.4Ghz - up to 50m range in open area)
- Water and weather resistant (IP65)
- Autofocus and white balance
- 6 UV LEDs



Écran :

- Écran couleur TFT 7 pouces avec l'option écran partagé (lorsque deux caméras sont connectées)
- 800 (L) x 480 (H)
- Tension d'alimentation 12~24V (fiche allume-cigare)
- Récepteur numérique sans fil (2,4 GHz)
- Équipé d'un support pour tableau de bord, avec bras entièrement réglable et système de démontage rapide de l'écran
- Équipé de brides de montage (p. ex. pour installation à l'intérieur du pare-soleil)

Caméra :

- Tension d'alimentation 12~24V
- Transmission numérique sans fil (2,4 GHz, portée de 50m en extérieur)
- Appareil résistant à la pluie et aux intempéries (IP65)
- Mise au point automatique et balance des blancs
- 6 lampes LED à UV



Including **one** camera




With on screen guideline option

No wires needed between camera and monitor, the camera transmits the video signal to the monitor.

Aucune connexion filaire entre la caméra et l'écran. La caméra transmet le signal vidéo à l'écran.

How it works:

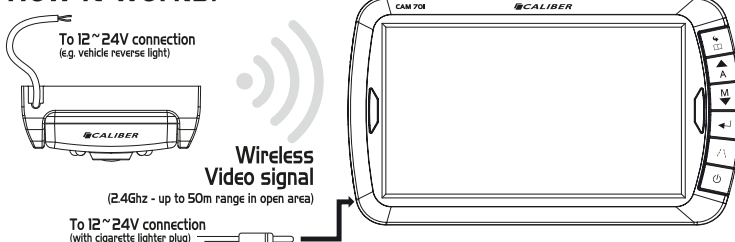

Camera is suitable for outdoor use.
La caméra est conçue pour une utilisation en extérieur

WIRELESS DIGITAL REAR CAMERA SYSTEM
WITH 7" TFT MONITOR



Sold separately:
CAM 701E

Extra camera for
CAM701 system.



EAN: 8.714505.04208.4

IP65
Water Resistant

Optionale Anzeige mit geteiltem Bildschirm
(wenn zwei Kameras angeschlossen sind)

Optioneel split-screen weergave
(wanneer er twee camera's zijn aangesloten)

CAM 701



Überwachen:

- 7"-TFT-Farbdisplay mit der Option eines geteilten Bildschirms (wenn zwei Kameras angeschlossen sind)
- Auflösung 800(B) x 480(H)
- 12~24V Eingangsspannung (Zigarettenanzünder-Stecker)
- Digitaler drahtloser Empfänger (2,4Ghz)
- System erweiterbar auf 2 Kameras (zweite Kamera separat erhältlich)
- Mit Halterung für Armaturenblechmontage, mit verstellbarem Arm und Monitor Schnellverschuß
- Mit Befestigungsbändern, z.B. zur Montage an der Innenseite der Sonnenblende

Digitalkamera:

- 12~24V Eingangsspannung
- Digitale drahtlose Übertragung (2,4Ghz - bis zu 50m Reichweite im offenen Raum)
- Wasser- und wetterfest (IP65)
- Autofokus und Weißabgleich
- 6 UV-LEDs



Monitor:

- 7" TFT-kleurendisplay met split screen optie (wanneer twee camera's zijn aangesloten)
- Resolutie 800(B) x 480(H)
- 12~24V ingangsspanning (sigarettenaansteker stekker)
- Digitale draadloze ontvanger (2.4Ghz)
- Systeem uitbreidbaar tot 2 camera's (tweede camera wordt apart verkocht)
- Met dashboard-standaard, inclusief volledig verstelbare arm en monitorsnelkoppeling
- Met bevestigingsriemen, voor bijv. plaatsing aan de binnenzijde van de zonneklep

Digitale camera:

- 12~24V ingangsspanning
- Digitaal draadloos verzenden (2.4Ghz - tot 50m bereik in open ruimte)
- Water- en weerbestendig (IP65)
- Autofocus en witbalans
- 6 UV-LED's



Including **one** camera




With on screen guideline option

Keine Kabel benötigt zwischen Kamera und Monitor, die Kamera gibt die Video-Signal zum Monitor durch.

Geen draden nodig tussen de camera en de monitor, de camera geeft het video-siginaal door aan de monitor.

How it works:

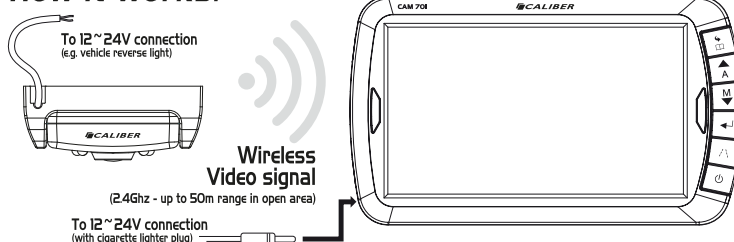

Die Kamera ist für den Einsatz im Freien geeignet.
De camera is geschikt voor outdoor gebruik