


Skizze / sketch

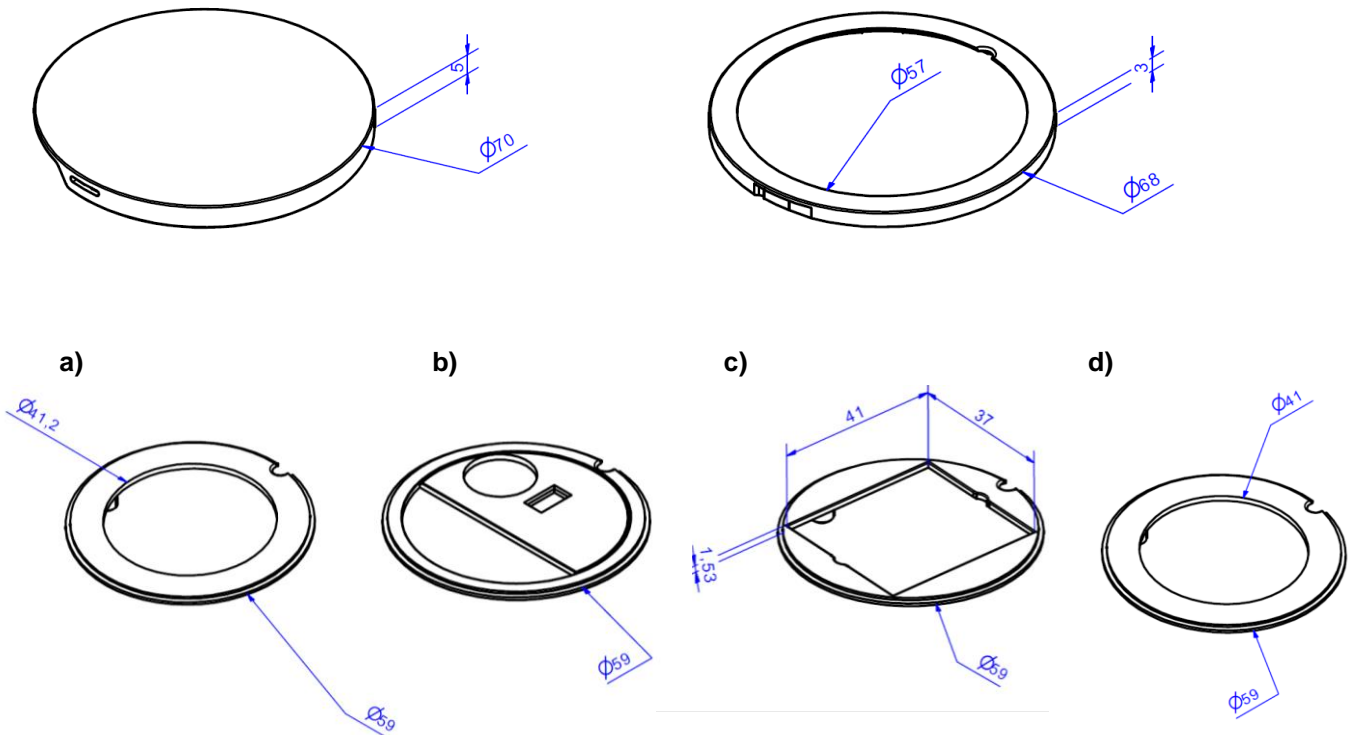

PIX Deckelset, schwarz	PIX set for lid, black
Beschreibung: <ul style="list-style-type: none"> • Set für Deckelmontage auf PIX • Passend für alle verfügbaren Länder- und Anschlussvarianten 	Description: <ul style="list-style-type: none"> • Set for mounting lid on PIX • Suitable for all available country and connection specific variants
Befestigung: <ul style="list-style-type: none"> • Klipsmechanismus 	Mounting: <ul style="list-style-type: none"> • Clip-On mechanism
Material: <ul style="list-style-type: none"> • Deckel und Zierring: PC/ ABS • Blendenring: Kunststoff PA6 	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Lid and ring for embellishment: PC/ ABS • Ring for faceplate: Plastic PA6
Abmessungen (Durchmesser x Höhe) in mm: <ul style="list-style-type: none"> • Siehe Zeichnung oben 	Measurements (Diameter x height) in mm: <ul style="list-style-type: none"> • See sketch above
Einsatzbedingungen: <ul style="list-style-type: none"> • Lagerung und Transport von -25°C bis 60°C • Montage und Einsatz von -5°C bis 40°C 	Conditions of use: <ul style="list-style-type: none"> • Stock and transport from -25°C up to 60°C • Installation and use from -5°C up to 40°C
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> • In Polybeutel verpackt 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> • Packed in polybag
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 1xDeckelset bestehend aus <ul style="list-style-type: none"> ○ 1xDeckel (schwarz, ähnlich RAL 9005) ○ 1xZierring (schwarz, ähnlich RAL 9005) ○ 4xBlenden (schwarz, ähnlich RAL 9005) <ul style="list-style-type: none"> a) Schukosteckdose/ UTE-Steckdose b) UK-Steckdose c) Custom Module d) CH T13 Steckdose • 1xMontageanleitung 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> • 1xset for lid, consisting of <ul style="list-style-type: none"> ○ 1xlid (black, similar to RAL 9005) ○ 1xring for embellishment (black, similar to RAL 9005) ○ 4xrings for faceplate (black, similar to RAL 9005) <ul style="list-style-type: none"> a) German socket/ French socket b) UK socket c) Custom Module d) CH T13 socket • 1xassembly instructions