


Skizze / Bild

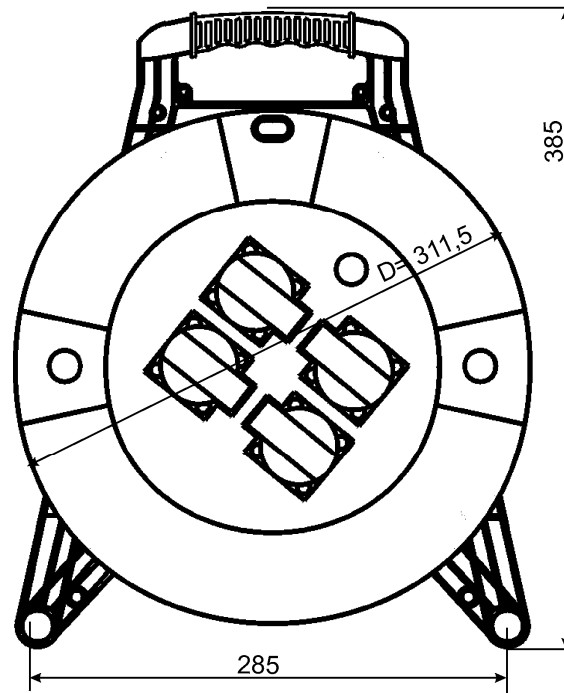

Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> • 4x Schutzkontakt, schwarz • IP54 • 16A, AC 250V • Thermosicherung 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> • 4x German type socket outlet, black • IP54 • 16A, AC 250V • Thermal fuse
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> • 40m H07RN-F3G1,5mm², schwarz • Schutzkontaktstecker mit doppeltem Erdungssystem 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> • 40m H07RN-F3G1,5mm², black • German type plug with double earthing
Trommelkörper: <ul style="list-style-type: none"> • PP, schwarz • Mit Drehkurbel 	Reel material: <ul style="list-style-type: none"> • PP, black • With crank
Griff/Tragegestell: <ul style="list-style-type: none"> • PC, schwarz • Mit Feststellbremse 	Handhold: <ul style="list-style-type: none"> • PC, black • With fixing brake
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm: <ul style="list-style-type: none"> • Siehe Zeichnung 	Measurements (length x width x height) <ul style="list-style-type: none"> • See drawing
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> • In Kartonbox verpackt 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> • In carton box
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 1x Kabeltrommel 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> • 1x cable reel