


Skizze / Bild

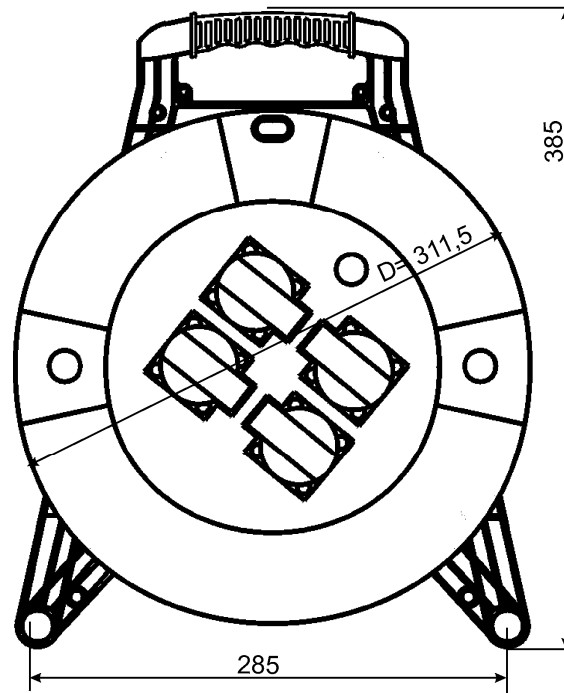

<b>Steckdosen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4x Schutzkontakt, schwarz</li> <li>• IP54</li> <li>• 16A, AC 250V</li> <li>• Thermosicherung</li> </ul>	<b>Sockets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4x German type socket outlet, black</li> <li>• IP54</li> <li>• 16A, AC 250V</li> <li>• Thermal fuse</li> </ul>
<b>Anschluss:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25m H07RN-F3G1,5mm<sup>2</sup>, schwarz</li> <li>• Schutzkontaktstecker mit doppeltem Erdungssystem</li> </ul>	<b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25m H07RN-F3G1,5mm<sup>2</sup>, black</li> <li>• German type plug with double earthing</li> </ul>
<b>Trommelkörper:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PP, schwarz</li> <li>• Mit Drehkurbel</li> </ul>	<b>Reel material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PP, black</li> <li>• With crank</li> </ul>
<b>Griff/Tragegestell:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PC, schwarz</li> <li>• Mit Feststellbremse</li> </ul>	<b>Handhold:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PC, black</li> <li>• With fixing brake</li> </ul>
<b>Abmessungen</b> (Länge x Breite x Höhe) in mm: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siehe Zeichnung</li> </ul>	<b>Measurements</b> (length x width x height) <ul style="list-style-type: none"> <li>• See drawing</li> </ul>
<b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In Kartonbox verpackt</li> </ul>	<b>Packing:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In carton box</li> </ul>
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Kabeltrommel</li> </ul>	<b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x cable reel</li> </ul>