

De bedieningshandleiding, de snelstartgids en het document "Veiligheidsaanwijzingen en wettelijke bepalingen" maken deel uit van het product.

Neem alle drie de documenten zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Ze bevatten belangrijke aanwijzingen voor het gebruik, de veiligheid en de afvoering van het apparaat.

Bewaar deze documenten zorgvuldig en geef ze bij overdracht van het apparaat door aan de nieuwe eigenaar.

→ De uitvoerige bedieningshandleiding en FAQ's over uw Primebook vindt u onder: www.trekstor.de/servicesupport.html

Inhoud van de verpakking

- TREKSTOR PRIMEBOOK C13
- Voeding (100 V – 240 V)
- Reinigingsdoek
- Snelstartgids
- Veiligheidsaanwijzingen en wettelijke bepalingen

Haal alle onderdelen uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal en beschermfolie. Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.

Ontbreken er onderdelen of is er iets beschadigd geraakt, neem dan onmiddellijk contact op met de klantenservice

Technische specificaties

Processor (CPU):	Intel® Celeron® N3350 processor
Grafische processor (GPU):	Intel® HD Graphics 500
Besturingssysteem:	Windows 10 Home
RAM/Interne geheugen:	4/64 GB
Schermdiagonaal:	13.3" (33.8 cm)
Scherf:	Capacitief 10-punts-multitouch-Full-HD-IPS-display (1920 x 1080; 16:9)
Camera:	2 MP (voorzijde)
Interfaces:	M.2 SSD extension*, 2 x USB 3.1 Gen 1, USB-Type-C™ 3.1 Gen 1, Micro-HDMI®, Audio out/Mic in (3,5 mm), geheugenkaartsleuf, SIM-kaartsleuf*
Netwerk:	WLAN (802.11ac/b/g/n: 2.4 GHz/5 GHz), UMTS/3G*, LTE/4G*, Bluetooth 4.2
Kaartsleuf:	M.2 SSD (42 mm - B key)*, microSD(HC/XC) tot 128 GB, Nano-SIM*
Andere kenmerken:	Vingerafdruksensor, G-Sensor, Hall-Sensor, stereo-luidspreker, dual-microfoon
Afmetingen:	ca. 320 x 210 x 15 mm
Gewicht:	ca. 1390 g
Materiaal Kleur:	Aluminium/kunststof Zilver
Batterij:	Li-polymeer (laden via DC IN) 7,4 V/5500 mAh/40,70 Wh
	* Afhankelijk van model

Gebruik en opbergen

Temperatuur:	van 5° C tot 30° C
Relatieve luchtvochtigheid:	van 30 % tot 70 %

De technische specificaties van de voeding vindt u in de uitvoerige bedieningshandleiding. De batterij in dit product is door de gebruiker niet gemakkelijk vervangbaar.

Snelstartgids

De Primebook opladen

Laad de Primebook volledig op voor het eerste gebruik.

→ Sluit de DC-stekker van de meegeleverde voeding aan inoplaadbus (DC IN) op uw Primebook.

→ Sluit de voeding vervolgens aan op een stopcontact.

De laad-LED brandt rood tijdens het opladen.

→ Koppel de voeding los van het stopcontact als de batterij van de Primebook volledig opgeladen is. Koppel ook altijd de voeding los van de Primebook als het apparaat niet wordt opgeladen.

De Primebook voor de eerste keer inschakelen

a Klap het beeldscherm omhoog onder een hoek van minstens 90° ten opzichte van het toetsenbord.

b Druk ongeveer 5 seconden op de aan-/uitschakelaar om de Primebook in te schakelen. De opstarthulp verschijnt.

c Volg de aanwijzingen van de opstarthulp om de Primebook in te stellen.

→ Tijdens de uitvoering van de opstarthulp wordt u gevraagd u aan te melden met uw Microsoft-account. Indien u nog geen Microsoft-account hebt, kunt u er hier een maken.

Als de opstarthulp is voltooid, wordt de Primebook geconfigureerd. Dit kan enige minuten in beslag nemen. Schakel de Primebook gedurende deze tijd niet uit!

De display ontgrendelen

Als de Primebook is geconfigureerd (en steeds na opnieuw inschakelen en opstarten) verschijnt een vergrendelingsscherf. Druk op een willekeurige toets op het toetsenbord om het beeldscherm te ontgrendelen.

→ Als de Primebook met een wachtwoord is beveiligd, moet u vervolgens het wachtwoord invoeren.

→ U kunt zich ook via Windows Hello bij uw Primebook aanmelden. Selecteer "Instellingen" → "Accounts" → "Aanmeldingsopties" → "Windows Hello" om deze functie in te schakelen en in te stellen.

Het startmenu



Klik op het Windows-pictogram links onder op de display of druk op de Windows-toets op het toetsenbord om het startmenu weer te geven. Als u opnieuw op het pictogram drukt, wordt het startmenu weer verborgen.

Het startmenu bestaat uit de "klassieke" navigatiebalk (A) en een handig overzicht met apps (B) rechts van de navigatiebalk.

In de navigatiebalk staat onder andere een koppeling om de instellingen te openen (tandwielpictogram). In het overzicht met apps kunt u apps en favorieten in de vorm van live-tegels "vastzetten" en organiseren.

→ "Onder" de navigatiebalk (A) staat een alfabetisch gesorteerde lijst met alle geïnstalleerde apps. Scroll hiervoor in de navigatiebalk omhoog.

Het actiecentrum

Het actiecentrum is een balk met snelkoppelingen naar een paar belangrijke functies van de Primebook, die kan worden weergegeven en verborgen.

Klik op het pictogram met het notitieblaadje in de rechter benedenhoek om het actiecentrum te openen.

WLAN inschakelen en browser openen

a Open de Instellingen (zie "Het startmenu").

b Klik in de Instellingen op "Netwerk en internet".

c Klik op het volgende scherm links op "Wi-Fi".

d Sleep de schuifregelaar naar het woord "Uit". Naast de schuifregelaar verschijnt het woord "Aan".

→ De Primebook zoekt naar alle beschikbare draadloze netwerken in de buurt en geeft deze vervolgens in een lijst weer ("Beschikbare netwerken weergeven").

e Klik op het netwerk waarmee u verbinding wilt maken.

f Voer zo nodig de netwerksleutel (wachtwoord) in.

g Klik op "Verbinding maken". De Primebook maakt verbinding met het geselecteerde netwerk.

→ De knop om de browser te openen staat in de taakbalk onder in het scherm. Klik op de kleine blauwe "e" om de browser te openen. Klik in het midden van de zoekbalk boven in het venster om een webadres (URL) in te voeren.

Reset

Als de Primebook "vastloopt" en niet meer reageert, kunt u het apparaat resetten. Hiervoor houdt u de aan-/uitschakelaar minstens 10 seconden ingedrukt totdat de Primebook wordt uitgeschakeld. Wacht ongeveer 20 seconden en schakel de Primebook vervolgens weer in.

→ Als u de Primebook reset, gaan niet-opgeslagen bestanden verloren.

De Primebook uitschakelen

Stand-by

Druk kort op de aan-/uitschakelaar om de stand-bymodus in te schakelen. Als u nogmaals kort op de schakelaar drukt, wordt de Primebook uit de stand-bymodus gehaald.

Afsluiten

Open het startmenu. Klik onder in het startmenu op "⏻" en vervolgens op "Afsluiten". De Primebook wordt afgesloten.


Energie besparen

■ Schakel de WLAN-functie uit als u die niet gebruikt.

■ Koppel de voeding los van het stopcontact als de batterij van de Primebook volledig opgeladen is. Koppel ook altijd de voeding los van de Primebook als het apparaat niet wordt opgeladen.

■ Stel de display minder helder in bij de Instellingen onder "Systeem" → "Beeldscherm".

■ Schakel de stand-bymodus in of schakel de Primebook helemaal uit als u het apparaat niet gebruikt.

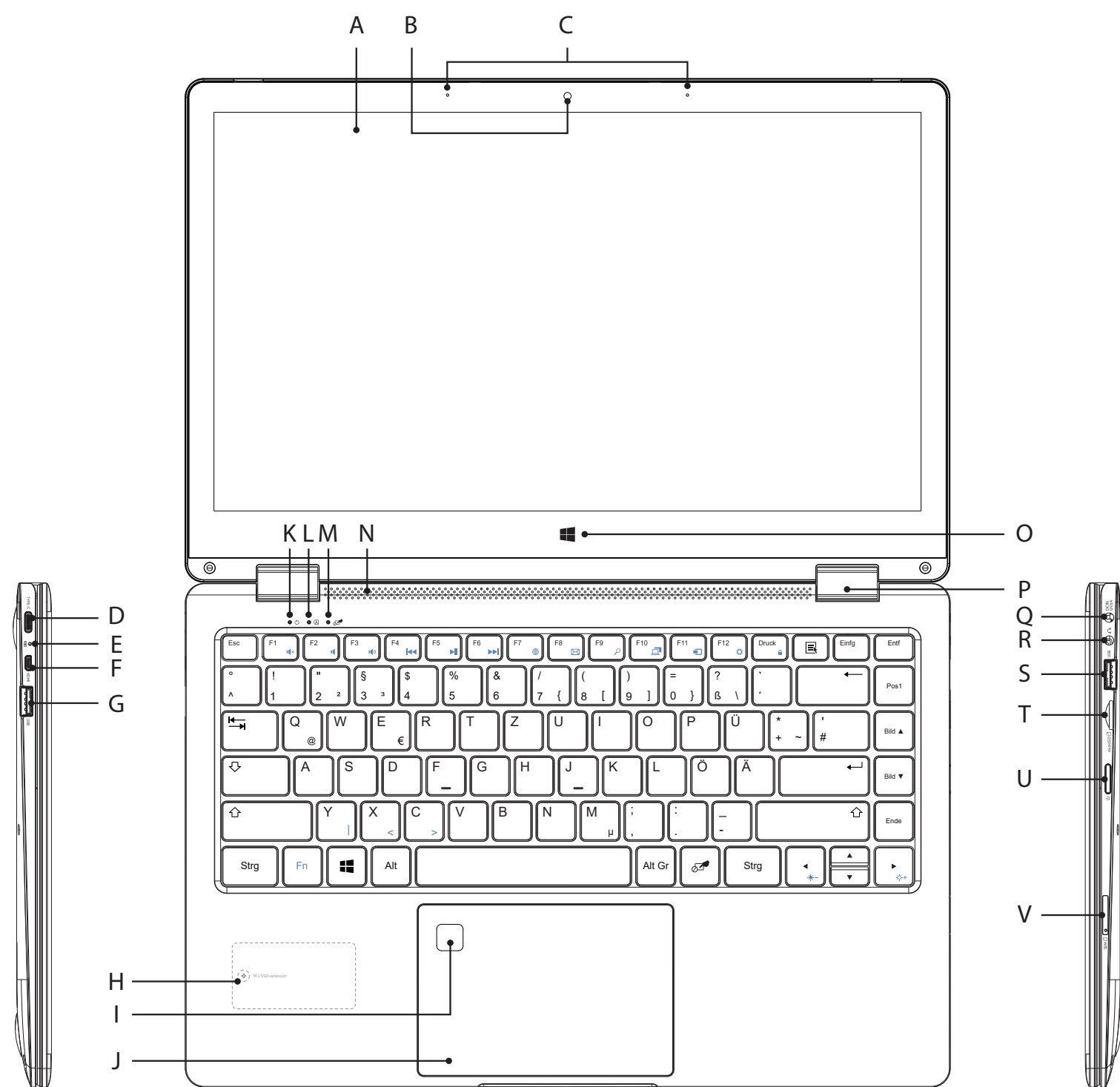

DE Bedienelemente & Anschlüsse

- A) Display
- B) Kamera
- C) Dual-Mikrofon
- D) USB-Type-C™ Anschluss
- E) Lade-LED
- F) Micro-HDMI®-Buchse
- G) USB-Buchse 3.1 Gen 1
- H) M.2 SSD extension*
- I) Fingerabdrucksensor
- J) Touchpad
- K) Status-LED Ein/Aus
- L) Status LED Feststelltaste
- M) Status LED Touchpad
- N) Stereo-Lautsprecher
- O) Windows-Taste
- P) Scharniergelenk
- Q) DC IN
- R) Audio-Buchse
- S) USB-Buchse 3.1 Gen 1
- T) Speicherkarteneinschub
- U) Ein-/Ausschalter
- V) SIM-Karteneinschub*

* Modellabhängige Ausstattungsoption

EN Controls & Ports

- A) Display
- B) Camera
- C) Dual microphone
- D) USB-Type™-C connector
- E) Charging LED
- F) Micro-HDMI® socket
- G) USB socket 3.1 Gen 1
- H) M.2 SSD extension*
- I) Fingerprint sensor
- J) Touchpad
- K) Status LED on/off
- L) Status LED Caps Lock
- M) Status LED touchpad
- N) Stereo speaker
- O) Windows button
- P) Hinge
- Q) DC IN
- R) Audio port
- S) USB socket 3.1 Gen 1
- T) Memory card slot
- U) On/Off switch
- V) SIM card slot*

* Feature option depending on model

NL Bedieningselementen en aansluitingen

- A) Display
- B) Camera
- C) Dual-Microfoon
- D) USB-Type™-C-aansluiting
- E) Oplaad LED
- F) Micro-HDMI®-poort
- G) USB-poort 3.1 Gen 1
- H) M.2 SSD extension*
- I) Vingerafdruksensor
- J) Touchpad
- K) Status-LED aan/uit
- L) Status-LED Caps Lock
- M) Status-LED touchpad
- N) Stereo-luidspreker
- O) Windows-toets
- P) Scharnier
- Q) DC IN
- R) Audiopoort
- S) USB-poort 3.1 Gen 1
- T) Geheugenkaartsleuf
- U) Aan-/Uitschakelaar
- V) SIM-kaartsleuf*

* Afhankelijk van model

TREKSTOR
DEINE TECHNIK

PRIMEBOOK C13

Windows

DE KURZANLEITUNG
EN QUICK GUIDE
NL SNELSTARTGIDS

Hinweis zum Kundendienst

Um direkten Kontakt zu unserem Service-Team aufzunehmen, besuchen Sie bitte die Seite:

www.trekstor.de/support-de.html

Notes on customer service

To contact our service team directly, please visit:

www.trekstor.de/support-en.html

Aanwijzing voor klantenservice

Ga naar de volgende pagina om direct contact op te nemen met ons serviceteam:

www.trekstor.de/support-nl.html

Copyright © 2017 • TREKSTOR GmbH

Copyright laws prohibit copying any data of this product or the contents of this manual (illustrations, related documents etc.) in whole or in parts without the permission of the copyright holder. TREKSTOR is a registered trademark of TREKSTOR Ltd. in the European Community and other countries. Intel and Intel Atom are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries. Windows and Windows 10 Home are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TREKSTOR GmbH is under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

TREKSTOR GmbH
Berliner Ring 7
64625 Bensheim,
Germany
www.trekstor.de

GG-PBC13-V1-20-DE-EN-NL-171016