

# W150DD



Heckleuchte

12V-24V | 

# 1125 DD L/P

Art der Genehmigung: ECE

# WAS 5

die Varianten: 1125 DD L/P WAS 5 ADR



^  
TOP

Produktbilder auf der Website können in einigen Fällen leicht von den Originalen abweichen.

	Katalognummer	Leitung	Lichtquelle	Montageseite	Betriebsspannung	Bremslicht	Positionslicht/Umrisslicht hinten	Rückfahrcheinwerfer	Rückstrahler	Nebelschluss	Kennzeichenbeleuchtung seitlich	Kennzeichenbeleuchtung unten	Ω - SMART STOP	dynamischer Blinker	Stück in Verpackung
*	<b>1125 DD L/P WAS 5</b>	WAS 5-pin	LED	UNIVERSAL	12V- 24V	●	●		●					●	10
*	<b>1125 DD L/P WAS 5 ADR</b>	WAS 5-pin	LED	UNIVERSAL	12V- 24V	●	●		●					●	10

\* - Produkt mit verlängerter Lieferzeit



Dieses Produkt ist ebenfalls in der den Anforderungen des ADR entsprechenden Version erhältlich. Dies bedeutet, dass es die Anforderungen des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße erfüllt: über Materialien (Substanz, Präparat, Gemisch, Abfall o.Ä.) oder Gegenstände (gefährliche Materialien enthaltende Erzeugnisse), dessen Transport durch das ADR-Abkommen



geregelt ist. Schau dir alle unsere Produkte an, die den Anforderungen des ADR-Regelwerkes entsprechen. (de/adr)




Das Produkt hat einen Stromanschluss in Form eines 5-poligen WA5-Steckverbinders.

Stromverbrauch	12V	24V
schlussleuchte	1,4 W	2,9 W
bremslicht	1,4 W oder 3,3 W	2,9 W oder 5,9 W
blinkleuchte	2,2 W	4,3 W
dynamischer blinker	2,2 W	4,3 W
rückfahrcheinwerfer	2,2 W	4,3 W
nebelschlussleuchte	1,3 W	1,3 W
kennzeichenbeleuchtung unten	0,7 W	1,4 W

WA5 - multifunctional rear lamp W150 in version S2 with S...



# WAŚ - W150 and W150DD multifunctional rear lamp with d...

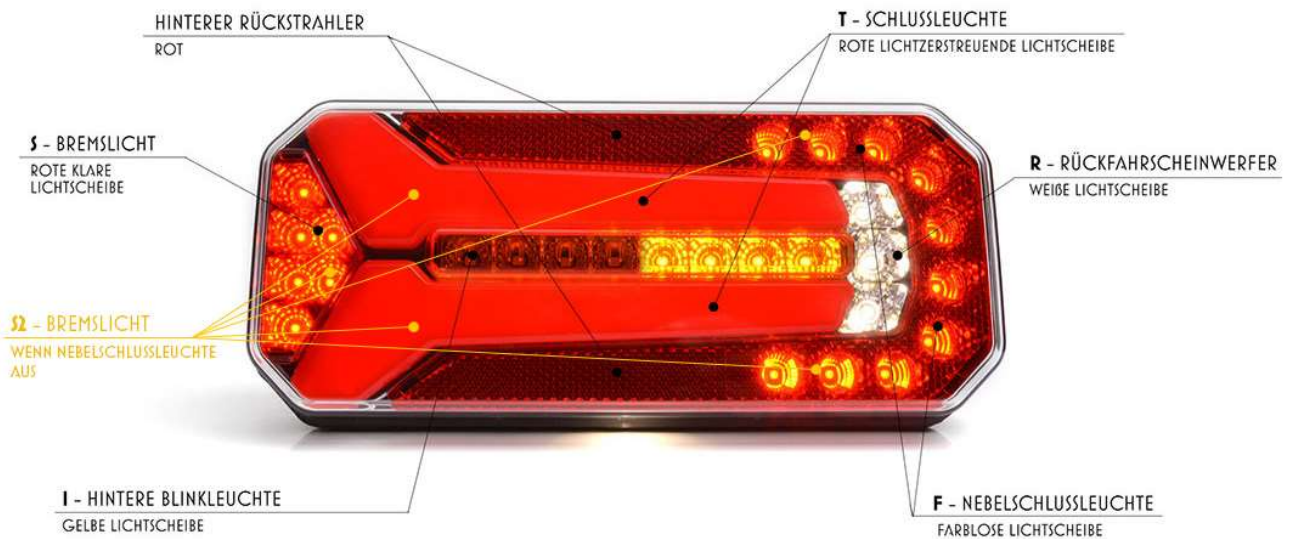

W150

optionale

Beleuchtung -



Belastung

Belastung



Funktionen

- Nummernschild

Montageseite

Kabel

12V

24V

WAS5




WAS7

TOP

mit 5 Funktionen T/S/I/F/R	seitlich	universal	1114 DD L/P ()	1114 DD L/P O12 ()	1114 DD L/P O24 ()	x	1114 DD L/P WAS7 ()
	unten	links	1117 DD L ()	1117 DD L O12 ()	1117 DD L O24 ()	x	1117 DD L WAS7 ()
		rechts	1120 DD P ()	1120 DD P O12 ()	1120 DD P O24 ()	x	1120 DD P WAS7 ()
ohne	universal	1123 DD L/P ()	1123 DD L/P O12 ()	1123 DD L/P O24 ()	x	1123 DD L/P WAS7 ()	
mit 4 Funktionen T/S/I/R	seitlich	universal	1115 DD L/P ()	1115 DD L/P O12 ()	1115 DD L/P O24 ()	1115 DD L/P WAS5 ()	1115 DD L/P WAS7 ()
	unten	links	1118 DD L ()	1118 DD L O12 ()	1118 DD L O24 ()	1118 DD L WAS5 ()	1118 DD L WAS7 ()
		rechts	1121 DD P ()	1121 DD P O12 ()	1121 DD P O24 ()	1121 DD P WAS5 ()	1121 DD P WAS7 ()
ohne	universal	1124 DD L/P ()	1124 DD L/P O12 ()	1124 DD L/P O24 ()	1124 DD L/P WAS5 ()	1124 DD L/P WAS7 ()	
mit 4 Funktionen T/S/I/F	seitlich	universal	1148 DD L/P ()	1148 DD L/P O12 ()	1148 DD L/P O24 ()	1148 DD L/P WAS5 ()	1148 DD L/P WAS7 ()
	unten	links	1149 DD L ()	1149 DD L O12 ()	1149 DD L O24 ()	1149 DD L WAS5 ()	1149 DD L WAS7 ()
		rechts	1150 DD P ()	1150 DD P O12 ()	1150 DD P O24 ()	1150 DD P WAS5 ()	1150 DD P WAS7 ()
ohne	universal	1151 DD L/P ()	1151 DD L/P O12 ()	1151 DD L/P O24 ()	1151 DD L/P WAS5 ()	1151 DD L/P WAS7 ()	

3 Funktionen T/S/I	seitlich	universal	1116 DD L/P ()	1116 DD L/P O12 ()	1116 DD L/P O24 ()	1116 DD L/P WAS5 ()	1116 DD L/P WAS7 ()
	unten	links	1119 DD L ()	1119 DD L O12 ()	1119 DD L O24 ()	1119 DD L WAS5 ()	1119 DD L WAS7 ()
		rechts	1122 DD P ()	1122 DD P O12 ()	1122 DD P O24 ()	1122 DD P WAS5 ()	1122 DD P WAS7 ()
	ohne	universal	1125 DD L/P ()	1125 DD L/P O12 ()	1125 DD L/P O24 ()	1125 DD L/P WAS5 ()	1125 DD L/P WAS7 ()

### W150/S2

Funktionen	optionale Beleuchtung - - Nummernschild		Montageseite	 Kabel	Belastung 12V	Belastung 24V	 WAS5	 WAS7
	seitlich	unten						
mit 5 Funktionen T/S/I/F/R	seitlich	universal		1519 DD L/P ()	1519 DD L/P O12 ()	1519 DD L/P O24 ()	x	1519 DD L/P WAS7 ()
	unten	links		1527 DD L ()	1527 DD L O12 ()	1527 DD L O24 ()	x	1527 DD L WAS7 ()
		rechts		1527 DD P ()	1527 DD P O12 ()	1527 DD P O24 ()	x	1527 DD P WAS7 ()
	ohne	universal		1520 DD L/P ()	1520 DD L/P O12 ()	1520 DD L/P O24 ()	x	1520 DD L/P WAS7 ()

mit 4 Funktionen T/S/I/F	seitlich	universal	1523 DD L/P ()	1523 DD L/P O12 ()	1523 DD L/P O24 ()	1523 DD L/P WAS5 ()	1523 DD L/P WAS7 ()
	unten	links	1523 DD L ()	1523 DD L O12 ()	1523 DD L O24 ()	1523 DD L WAS5 ()	1523 DD L WAS7 ()
		rechts	1529 DD P ()	1529 DD P O12 ()	1529 DD P O24 ()	1529 DD P WAS5 ()	1529 DD P WAS7 ()
	ohne	universal	1524 DD L/P ()	1524 DD L/P O12 ()	1524 DD L/P O24 ()	1524 DD L/P WAS5 ()	1524 DD L/P WAS7 ()

