
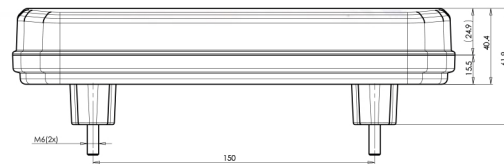


7070010023

E 20

12/24V

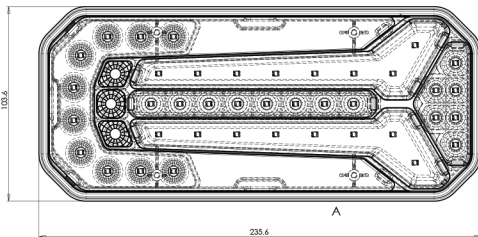

7070010023 ist eine moderne LED Rückleuchten-Einheit mit der Gestalt einer Positionsleuchte und eines dynamischen Blinkers. Die aus einem speziellen Kunststoff bestehenden LED-Module werden nicht als einzelne Lichtpunkte, sondern als augenfreundlicher Lichtschein mit Neoneffekt wahrgenommen. Eine dynamischer Blinkleuchte hingegen, in der 8 LED's mit etwas größerer Verzögerung leuchten, entsteht der Eindruck eines in Fahrtrichtung wandernden Lichtes. Die in 12V und 24V Anlagen einsetzbare Leuchte hat eine Typgenehmigung hinsichtlich ihrer elektromagnetischen Verträglichkeit und Schutzart IP 66/68.

Sie ist wahrscheinlich die schönste Leuchte auf dem Markt.

Stromverbrauch:

- Positionslicht: 1,4W (12V) oder 2,9W (24V)
- Bremslicht: 1,4W (12V) oder 2,9W (24V)
- Rückfahrleuchte: 2,2W (12V) oder 4,3W (24V)
- Blinker: 2,2W (12V) oder 4,3W (24V)
- Nebelleuchte: 1,3W (12V und 24V)
- Kennzeichenleuchte: 0,7W (12V) oder 1,4W (24V)

Gewicht der Leuchte: 0,62 kg

Anschluss: 2m Kabel YLY-S

Weiß: Masse

Schwarz: Positionslicht

Rot: Bremslicht

Gelb: Blinklicht

Blau: Nebelschlusslicht

Grau: Rückfahrlicht

Montageanleitung:

1. Verzinkte Kabelendstücke nicht abtrennen
2. Isolieren Sie die Kabelverbindungen zwischen Leuchte und Fahrzeugelektrik, weil eindringendes Wasser zu Schäden in der Elektrik führen kann.

7070010023 is a modern LED rear lamp with the unique shape of a position light and dynamic indicator. The LED position lamp modules are made of a special compound thanks to which the particular lightning points are not visible and it is only possible to see the shape and is pleasant to the eye glow with a neon-like effect. Dynamic indicator brings light moving effect heading towards the direction of turn, when each of 8 led lights up with a delay. The lamp can be used in working voltage 12V and 24V. It is EC, EMC approved and it is also rated for IP 66/68.

These are probably the best-looking lamps available on the market.

Power consumption:

- position light: 1,4W (12V) or 2,9W (24V)
- stop light: 1,4W or 2,9W (24V)
- reversing light: 2,2W (12V) or 4,3W (24V)
- direction indicator light: 2,2W (12V) or 4,3W (24V)
- fog light: 1,3W (12V and 24V)
- numberplate light: 0,7W (12V) or 1,4W (24V)

Weight: 0,62kgW

Connection: Wire 2m YLY-S

White : ground

Black: position light

Red: stop light

Yellow: direction indicator light

Blue: fog light

Gray: reversing light

Installation Instructions:

1. Do not cut the tinned ends wires.
2. Insulate the lamp cable connection with the vehicle installation, because water can damage electronic components.

