

## Soffitten-Halter

### MSOB


Fassung für alle handelsüblichen Soffitten auf LED- und Glühlampen-Basis

Bauformen:

12x60mm passend für Ø8x31mm

12x66mm passend für Ø11x39mm

12x70mm passend für Ø8x39mm / Ø11x43mm

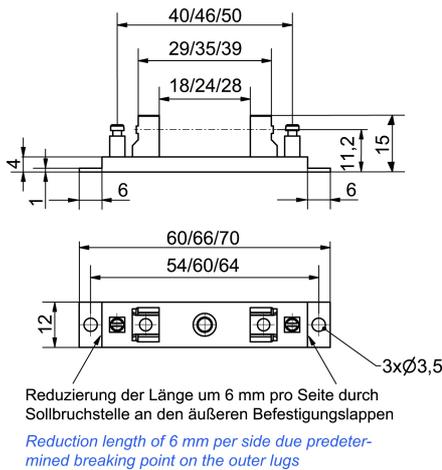

## Festoon lamp holder

### MSOB


Socket for all standard commercial festoon lamps based on LEDs and light bulbs.

Versions:

12x60mm suitable for Ø8x31mm

12x66mm suitable for Ø11x39mm

12x70mm suitable for Ø8x39mm / Ø11x43mm

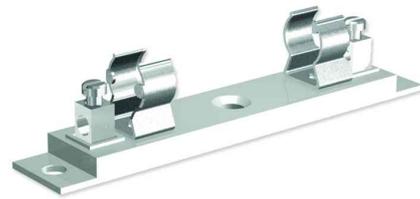

### Spezifikation

Befestigung: Schraubbefestigung mittig oder seitlich

Schraubklemme: für Leiter-Ø bis max. 2,5 mm

Maximal zulässige Stromaufnahme: 3 A

Die mittlere Bohrung kann zum Durchführen der elektrischen Anschlüsse oder zur Befestigung der Fassung benutzt werden. Werden die äußeren Laschen nicht benötigt, können diese durch eingebrachte Sollbruchstellen abgetrennt werden, um die Länge der Fassung zu reduzieren.

### Specification

Mounting: screw mounting in the centre or at the sides

Screw terminal: for wire Ø up to max. 2.5 mm

Maximum permissible current: 3 A

The electric connection can be routed through the hole which is in the middle of the insulating part. Alternatively, it can be used for fixing of the base. In this case, the side clips can be detached through predetermined breaking points, in order to reduce the length of the socket.

Materialien		Material	
Teil	Material	Part	Material
Halter	Polyamid (PA6.6)	Holder	PA6.6
Kontaktstück	Bronze vernickelt	Contact piece	Bronze nickel plated
Anschlussklemmen	Messing vernickelt	Connecting terminals	Brass nickel plated
<b>Betriebstemperatur</b>	-40°C/+100°C	<b>Operation Temperature</b>	-40°C/+100°C
<b>Lagertemperatur</b>	-40°C/+100°C	<b>Storage Temperature</b>	-40°C/+100°C

## Optionen

## Options

● -

● -

Artikel/ Part		Artikel-Text	Part-Text		
Spannung Voltage	Farbe Color	Info		Leistung Power	Lebensdauer Life-Time
<b>MSOB0831</b>		Halter für Soffitten Ø8 x 31 mm	Holder for festoon lamp		
<b>MSOB1139</b>		Halter für Soffitten Ø11 x 39 mm	Holder for festoon lamp		
<b>MSOB1143</b>		Halter für Soffitten Ø8 x 39 mm / Ø11 x 43 mm	Holder for festoon lamp		

Layout ZUB

Lebensdauer: Die Lebensdauer einer LED ist definiert als Abnahme der Helligkeit auf 50% des Ausgangswertes

*The life time of an LED is defined as decrease of brightness by 50% of the initial value*

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.  
Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

Helligkeitswerte sofern nicht anders angegeben gemessen nach IEC127.

Wir empfehlen das Dokument mit der Einstellung "Seitengröße anpassen" zu Drucken

Wir achten bei Entwicklung und Herstellung unserer Produkte auf einen möglichst geringen Einsatz von Ressourcen und auf niedrigen Energiebedarf im Betrieb.

Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte Dokument zu Drucken. So schonen Sie zusätzlich Ressourcen und unsere Umwelt.

*Specifications are subject to change without notice.*

*The technical data are typical figures.*

*Photometry according to IEC127 unless otherwise indicated.*

*We recommend to print the document with option "Fit to Page"*

*We care for environment when producing and manufacturing our products. Also we care for a low power consumption and a low consumption of resources.*

*Please consider environmental responsibility before printing this document*