

Supporto cellulare per auto con attacco magnetico a ventosa

N°. 1647031

Utilizzo conforme

Utilizzare questo dispositivo per fissare lo smartphone su diverse superfici mediante attacco magnetico a ventosa. Il giunto sferico girevole consente una regolazione a 360° e la cerniera inclinata per ottimizzare gli angoli di visualizzazione. Una ventosa adesiva imbottita di gel crea una migliore aderenza sulle superfici testurizzate e le piastre metalliche incluse consentono il montaggio dello smartphone con o senza custodia.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può provocare corto circuiti, incendi o altri rischi. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere assieme le presenti istruzioni operative.

Questo prodotto è conforme alle normative nazionali ed europee. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispetti proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

La confezione contiene

- Dispositivo
- Pellicola protettiva
- 2 piastre metalliche (interna ed esterna)
- Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.



Spiegazione dei simboli



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Il simbolo freccia indica suggerimenti e informazioni speciali per il funzionamento.


Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe costituire un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere il dispositivo da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a qualsiasi sollecitazione meccanica.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Si prega di maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze esigue, possono danneggiare il prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.
- Manutenzione, modifiche o riparazioni devono essere eseguite solo da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- Non esitare a contattarci o a contattare un tecnico in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale.

Componenti principali

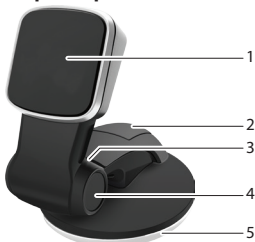

- 1 Testa magnetica gommata
- 2 Leva di bloccaggio
- 3 Giunto sferico girevole (360°)
- 4 Cerniera
- 5 Ventosa in gel

Funzionamento



Le piastre metalliche possono magnetizzarsi durante l'uso. Si raccomanda ai portatori di pacemaker di consultare il medico prima di utilizzare il prodotto. Le piastre metalliche possono costituire un pericolo in particolare quando il telefono viene tenuto nella tasca della camicia o della giacca.

a) Piastra metallica esterna




Se non si utilizza una custodia, attaccare questa piastra direttamente sullo smartphone. Attaccarla sulla parte esterna della custodia se la si utilizza.



Utilizzare la pellicola protettiva per proteggere lo smartphone da eventuali graffi. Non lascerà alcun residuo quando viene rimossa.

- Pulire la superficie, eliminare qualsiasi traccia di lanugine, polvere e sporco.
- Staccare la copertura della pellicola protettiva, posizionarla sulla superficie desiderata (raccomandata).
- Staccare la copertura della piastra metallica esterna, attaccare la piastra sulla parte esterna del dispositivo o della custodia.

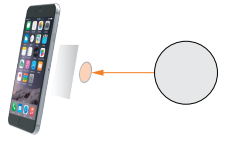

b) Piastra metallica interna



Se si utilizza una custodia spessa, usare la piastra metallica esterna e collegarla alla parte esterna della custodia.

- Pulire la superficie, eliminare qualsiasi traccia di lanugine, polvere e detriti.
- Staccare la copertura della pellicola protettiva, posizionarla sulla superficie desiderata (opzionale).
- Staccare la copertura della piastra interna, quindi attaccare la piastra alla superficie interna della custodia del telefono.



c) Ventosa



La ventosa in gel (5) può lasciare segni sulle superfici sensibili o danneggiarle.



Questa ventosa in gel (5) consente di creare un sigillo sulle superfici testurizzate o lisce. Verificare che la superficie sia pulita e libera da lanugine, polvere e detriti.

- Sollevare la leva di bloccaggio (2) per sollevare.
- Premere la ventosa in gel (5) contro la superficie tenendola piatta, quindi premere verso il basso la leva di aspirazione (2) per bloccarla in posizione.



Controllare che il supporto sia sicuro prima di attaccare lo smartphone. Se la ventosa in gel (5) non crea una buona aderenza potrebbe essere necessario pulirla. Vedere il capitolo "Manutenzione e pulizia" per ulteriori informazioni.



Per togliere il supporto, sollevare per prima cosa la leva di bloccaggio, quindi tirare la linguetta sulla ventosa in gel (5) e staccarla dalla superficie.

d) Collegamento del telefono

- Posizionare il telefono sul supporto, facendo entrare in contatto la testa magnetica gommata (2) e la piastra metallica. Peso max. del telefono, vedere i dati tecnici.



Assicurarsi che il telefono sia tenuto saldamente in posizione prima di lasciarlo.

Manutenzione e pulizia

- Col passare del tempo la ventosa in gel (5) potrebbe coprirsi di polvere e detriti. Sciacquare con acqua pulita e fare asciugare.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di pelucchi.

Smaltimento



Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.



Si adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

Dati tecnici

Peso telefono..... max. 300 g

Dimensioni (L x A x P)..... 69 x 88 x 95 mm

Peso 77 g

Magnetyczny uchwyt z przyssawką do smartfonów

Nr zamówienia 1647031

Przeznaczenie

Użyj tego przyrządu do magnetycznego przymocowania smartfona do różnych powierzchni za pomocą przyssawki. Obrotowy przegub kulkowy można regulować w zakresie 360°, a zawiasy obracać, aby zoptymalizować kąt widzenia. Lepki żel wyścielający przyssawkę tworzy lepsze uszczelnienie na powierzchniach teksturowanych, a dołączone metalowe płyty pozwalają na mocowanie smartfona z lub bez obudowy.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Stosowanie produktu w celach innych niż zgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do jego uszkodzenia. Ponadto, niewłaściwe stosowanie może doprowadzić do zwarcia, pożaru lub innych zagrożeń. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Produkt ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość dostawy

- Urządzenie
- Folia ochronna
- 2 metalowe płytki (wewnętrzna i zewnętrzna)
- Instrukcja obsługi

Aktualne Instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.



Wyjaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.



Symbol strzałki sygnalizuje specjalne uwagi, związane z obsługą.


Instrukcje bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w niniejszej instrukcji nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy trzymać je w miejscu niedostępnym dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Produktu nie należy poddawać obciążeniom mechanicznym.
- Jeśli bezpieczne użytkowanie produktu nie jest dłuższe, należy wyłączyć je z użycia i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Bezpieczne użytkowanie nie jest gwarantowane, jeśli produkt:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z nawet niewielkiej wysokości mogą spowodować uszkodzenia produktu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy muszą być dokonywane tylko przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

Elementy obsługowe

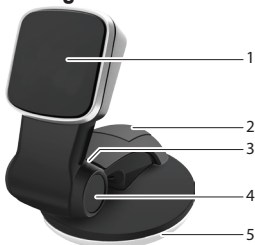

- 1 Gumowana głowica magnetyczna
- 2 Dźwignia blokująca
- 3 Obrotowy przegub kulkowy (360°)
- 4 Zawias
- 5 Przyssawka żelowa

Obsługa



Metalowe płytki mogą w pewnym stopniu ulec namagnesowaniu. Użytkownicy, którzy noszą rozrusznik serca, są proszeni o wcześniejsze omówienie użycia produktu z lekarzem. Metalowe płytki mogą w szczególności stwarzać ryzyko podczas noszenia telefonu w kieszeni koszuli lub kurtki.

a) Zewnętrzna metalowa płytka




Jeśli nie korzystasz z obudowy, załóż ją bezpośrednio na smartfonie. Przymocuj ją na zewnątrz etui, jeśli go używasz.



Aby zabezpieczyć smartfon przed porysowaniem, użyj folii ochronnej. Po jej usunięciu nie pozostaną żadne pozostałości.

- Wyczyść powierzchnię, usuwając wszystkie włókna, kurz i brud.
- Usuń z folii powłokę ochronną, umieść folię na wymaganej powierzchni (zalecane).
- Zdejmij zewnętrzną pokrywę metalowej płytki, przymocuj ją do zewnętrznej strony urządzenia lub obudowy.

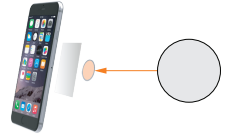

b) Wewnętrzna metalowa płytka



Jeśli używasz grubej obudowy, użyj zewnętrznej metalowej płytki i połącz ją z zewnętrzną stroną obudowy.

- Wyczyść powierzchnię, usuwając wszystkie włókna, kurz i zanieczyszczeń.
- Usuń z folii powłokę ochronną, umieść folię na wymaganej powierzchni (opcja).
- Zdejmij wewnętrzną pokrywę płytki, a następnie przymocuj ją do wewnętrznej powierzchni obudowy telefonu.



c) Przyssawka



Przyssawka żelowa (5) może pozostawiać ślady na wrażliwych powierzchniach lub je uszkodzić.



Przyssawka żelowa (5) tworzy uszczelnienie na teksturowanych lub gładkich powierzchniach. Najpierw upewnij się, że powierzchnia jest czysta i wolna od włókien, kurzu i zanieczyszczeń.

- Podnieś dźwignię blokującą (2) do góry.
- Wciśnij przyssawkę żelową (5) płasko do powierzchni, a następnie naciśnij dźwignię ssania (2) w dół, aby zablokować ją na miejscu.



Sprawdź, czy uchwyt jest bezpieczny przed przymocowaniem do niego smartfona. Jeśli żelowa przyssawka (5) nie tworzy dobrego uszczelnienia, może wymagać oczyszczenia. Zobacz punkt „Konserwacja i czyszczenie”, aby uzyskać więcej informacji.



Aby zdjąć uchwyt, najpierw podnieś dźwignię blokującą, a następnie pociągnij wypustkę znajdującą się na przyssawce żelowej (5) i odenwij go od powierzchni.

d) Zakładanie telefonu

- Umieść telefon na uchwycie, stykając go z gumowaną głowicą magnetyczną (2) i metalową płytką. Maks. masa telefonu, patrz dane techniczne.



Upewnij się, że telefon jest dobrze przymocowany.

Konserwacja i czyszczenie

- Z czasem przyssawka żelowa (5) może pokryć się kurzem i zanieczyszczeniami. Splucz ją ciepłą wodą i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.
- Nie stosuj żadnych agresywnych środków czyszczących i nie przecieraj alkoholem ani innymi chemicznymi rozpuszczalnikami, gdyż może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie produktu.
- Czyść produkt suchą, pozbawioną włókien szmatką.

Utylizacja



Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.



W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Masa telefonu maks. 300 g
 Wymiary (szer. x wys. x gł.) 69 x 88 x 95 mm
 Masa 77 g