



Einhell

CLASSIC

Benzin-Kettensäge

GC-PC 2040 I

Art.-Nr.: 4501851

Ident.-Nr.: 21031

EAN-Code: 4006825613278

Die Einhell Benzin-Kettensäge GC-PC 2040 I ist mit einem OREGON-Qualitätsschwert und -Kette ausgerüstet. Der luftgekühlte Zweitakt-Motor mit der beidseitig gelagerten Kurbelwelle bietet einen starken Antrieb. Die Antivibration dämpft Stöße ab, so werden die Kraftreserven des Anwenders geschont. Einen leichten Start ermöglichen die Kaltstarthilfen „Primer“ und Auto-Choke. Dank digitaler Zündung wird eine schnelle und dynamische Gasannahme gewährleistet und ein stabiler Motorlauf garantiert. Für die Sicherheit sorgt der Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse, der Kettenfänger und der große Metallkrallenanschlag. Die automatische Kettenschmierung versorgt die Kette mit ausreichend Kettenöl.

Ausstattung

- OREGON-Qualitätsschwert und -Kette
- Auto-Choke und Primer für schnellen Start
- Digitale Zündung - stabiler Motorlauf
- Antivibration – dämpft Stöße für ermüdungsfreies Arbeiten
- Großer Krallenanschlag aus Metall
- Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- Automatische Kettenschmierung
- Benzin-/Öl-Mischflasche
- Schwertschutz



Technische Daten


- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - Motor | Zweitakt, Luftgekühlt |
| - Hubraum | 50.4 cm ³ |
| - Leistung | 2 kW |
| - Max. Drehzahl | 11500 min ⁻¹ |
| - Benzintankinhalt | 0.54 L |
| - Öltankinhalt | 240 mL |
| - Schwertlänge | 400 mm |
| - Schnittlänge | 39 cm |
| - Schnittgeschwindigkeit | 21 m/s |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 6.5 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 8.3 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 480 x 300 x 315 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 2 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 17 kg |
| - Maße Exportkarton | 485 x 315 x 415 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 914 1928 2168 |



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

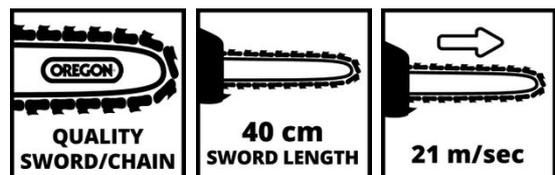

Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzschwert BG-PC 4040
Zubehör Gartentechnik
Art.-Nr.: 4500156
EAN-Code: 4006825548778
Einhell Red



Ersatzkette 40cm (57T) Benz.
Zubehör Gartentechnik
Art.-Nr.: 4500176
EAN-Code: 4006825548839
Einhell Red