

Art.-Nr.:
500.45
PJZ 07/17



1x



2x

MaxLED 500/MaxLED 1000



MaxLED Tunable White



MaxLED RGBW



A

MaxLED 500/MaxLED 1000



 
MaxLED Tunable White



MaxLED RGBW



Art. No. 705.68/69/71/72/81/82/83/84/
706.59/60/61/62/63/64/75/76



500.45



Art. No. 705.77/78/79/80/85/86/88/89/706.04/05/65/66/67/68/69/70/71/72



Art. No. 706.17



500.45



Art. No. 705.68/69/71/72/81/82/83/84/
706.59/60/61/62/63/64/75/76



Art. No. 706.16




Art. No. 706.18





Art. No. 705.74/75/76

B

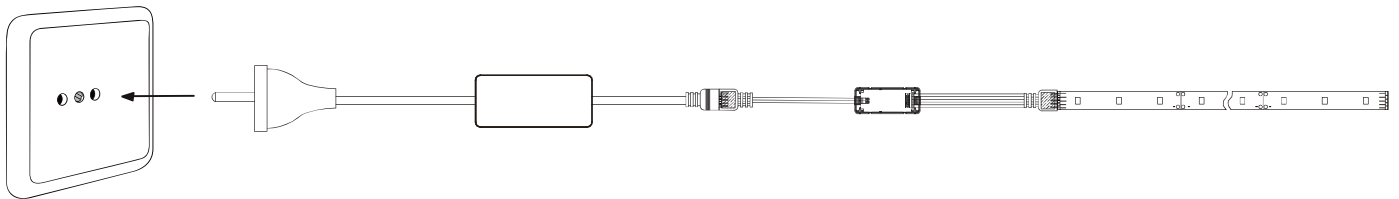



C

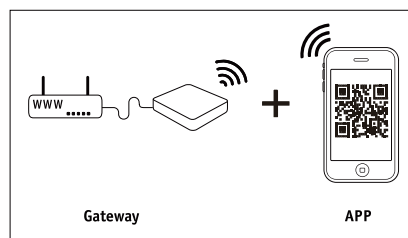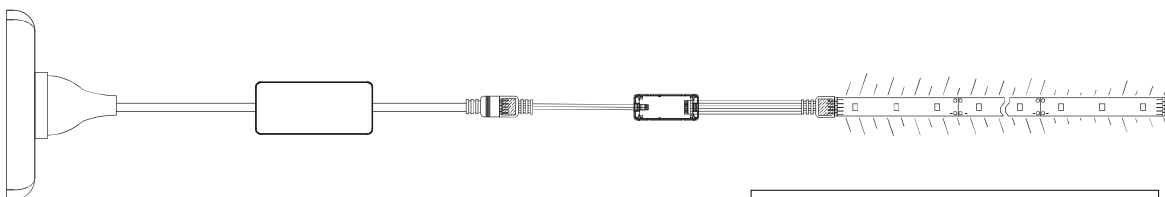

or



Remote Control

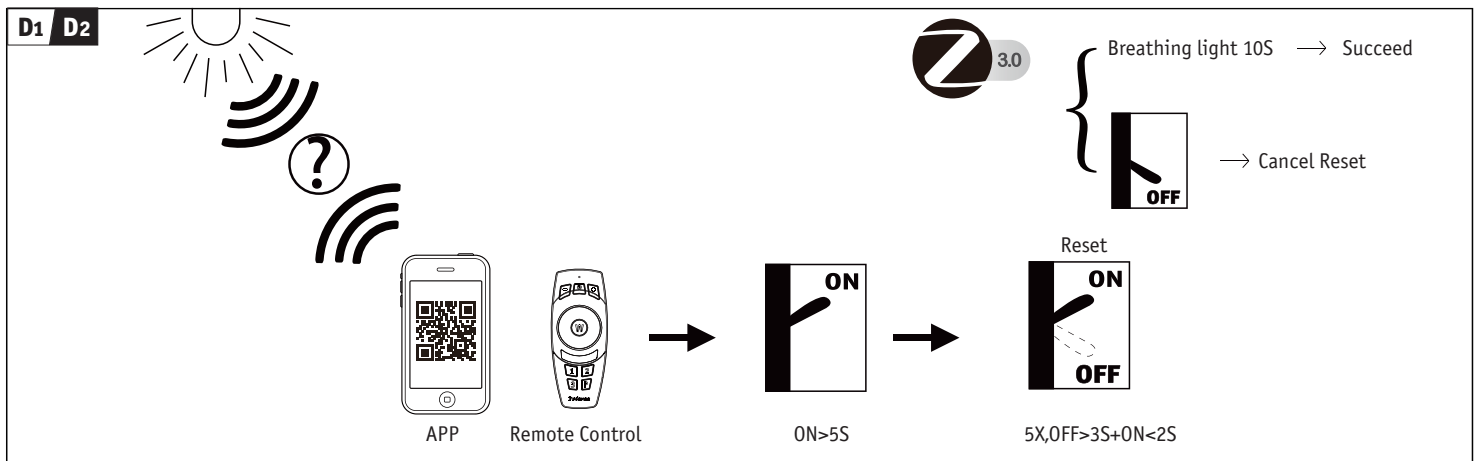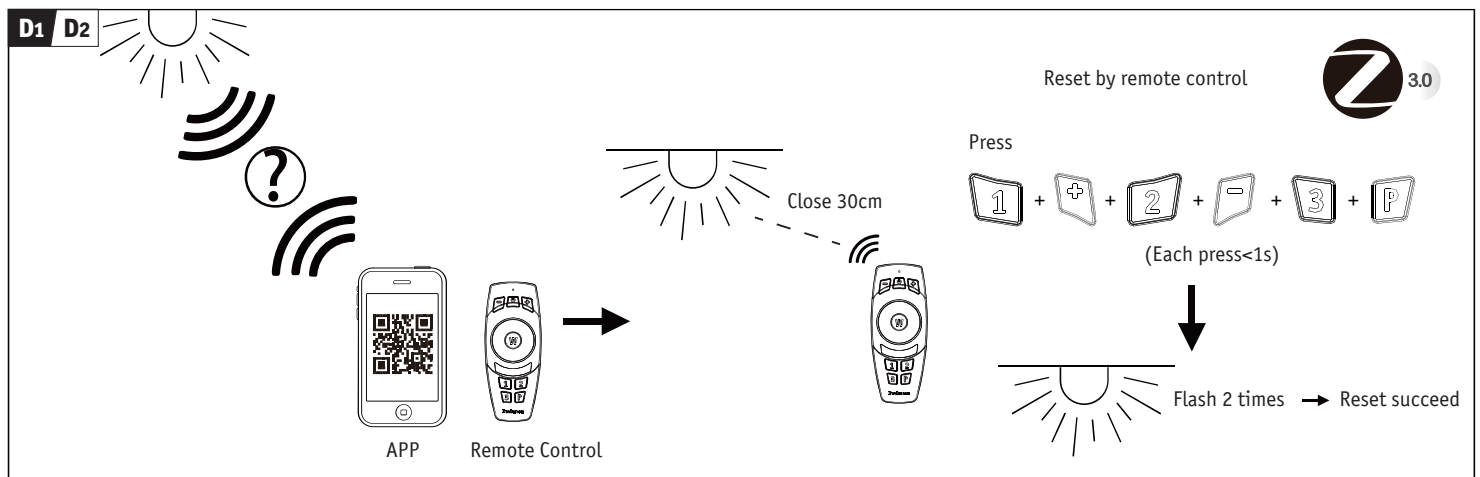

E FREE App Download App for extended functions https://www.paulmann.com/zb	Not incl. Smart Device .ipad .iphone 4s Higher .Android 4.4 Higher	Not incl. Gateway Paulmann Art.-Nr:500.66 Art.-Nr:500.88	Not incl. Remote Control Paulmann Art.-Nr.500.67
---	---	---	---

F

Instruction Of APP

Zugelassen für den Betrieb in allen Ländern der EU / Approved for operating in all European countries

CE: Konform mit / in accordance with / conformement a 2014/30/EU, 2014/53/EU
<http://www.paulmann.com/de/de/b2b-haendler-log-in.html>

2,4 GHz - 2,4835 GHz

! NO

doesn't apply for the geographical area within a radius of 20km from the centre on "Ny Alesund"

Hiermit erklärt Paulmann Licht, dass der Funkanlagentyp [500.45] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.paulmann.com/ce
Funk-Frequenz [2,4 GHz - 2,4835 GHz] Abgestrahlte Energie [10mW]