

Mini Schutzschalter

Mini circuit breaker


346.000
DC



iPLM



Spannung <i>Voltage</i>	58 V	Strom <i>Current</i>	5 A - 30 A	Ausschaltvermögen <i>Breaking capacity</i>	100 A - 300 A
-----------------------------------	-------------	--------------------------------	-------------------	--	----------------------

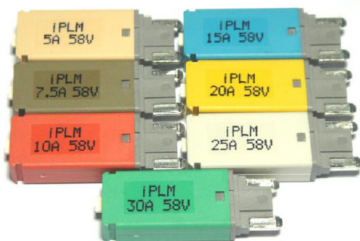

Spezifikation / *Specification:*

Prüfnorm / *Testing standards:*

Temperaturbereich / *Operating temperature:*

Verpackungsmöglichkeiten / *Packing options:*

Manuelle Rückstellung (Typ III) /
Manual reset type (Type III)

Einpoliger thermischer Schutzschalter /
Single pole temperature rating

SAE J553 Type III, IEC 60934

-40°C (-40°F) bis / to 85°C (180°F)

Lagerung / *storage:*

-40°C (-40°F) bis / to 125°C (260°F)



100 St. im Polybeutel / 100 pcs. in polybag

Bemessungswerte / *Ratings:*

Art. No.	U [V]	I [A]	I _{bc} [A]	Farbe / Colour
346.024	58	5	100	Hellbraun / Tan
346.026	58	7,5	100	Braun / Brown
346.027	58	10	100	Rot / Red
346.029	58	15	150	Blau / Blue
346.031	58	20	200	Gelb / Yellow
346.032	58	25	300	Weiß / White
346.033	58	30	300	Grün / Green

Legende / *Caption:*

U = Spannung / Voltage
I = Strom / Current
I_{bc} = Ausschaltvermögen / Breaking capacity

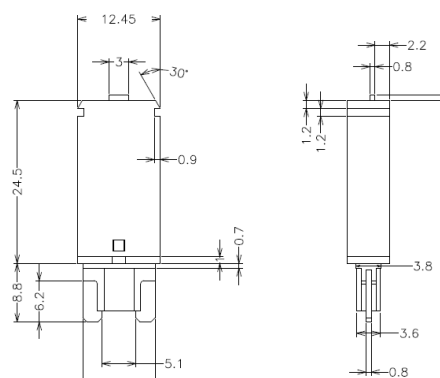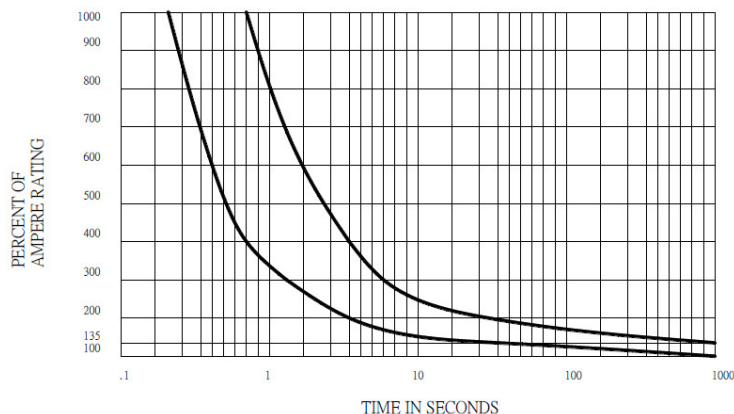

Unit: mm