 


Safety Instructions

1,2,3,4,5,6,7,9,10,
12,13,15,16,17,18,
19,20,21,22,24,25,
26,27,28,33,34



 


Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
31832 Springe
Germany








www.paulmann.com

Art.-Nr.: 936.97
936.98

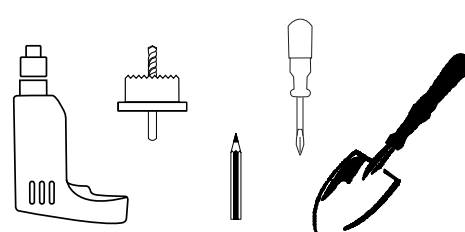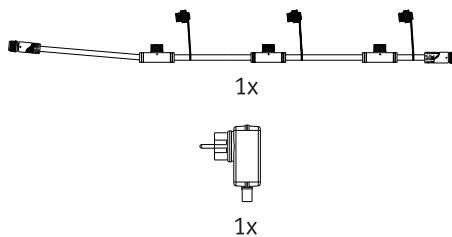

(+MA 0326)PJI 07/22

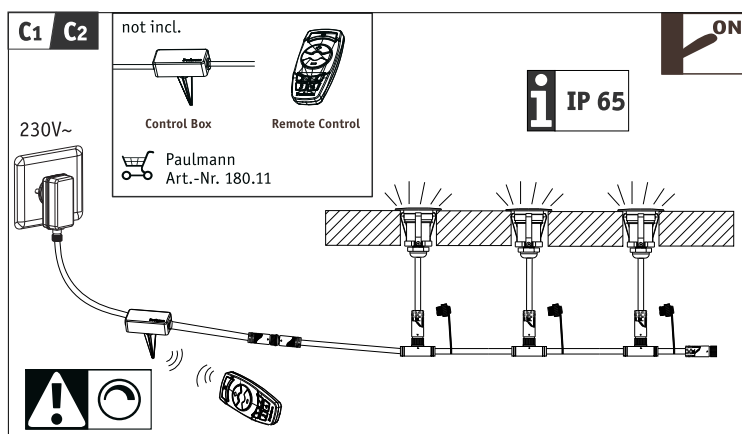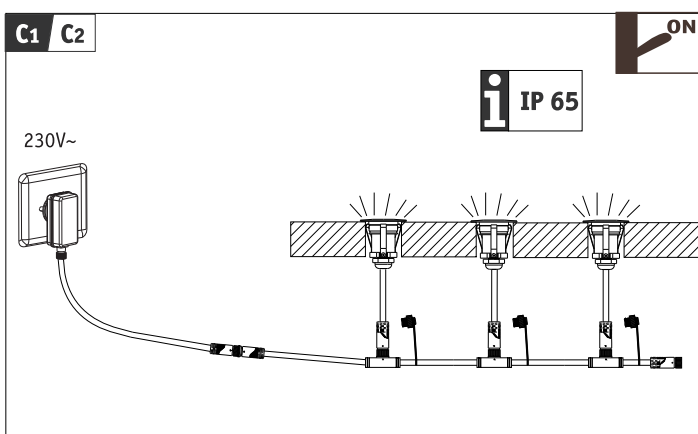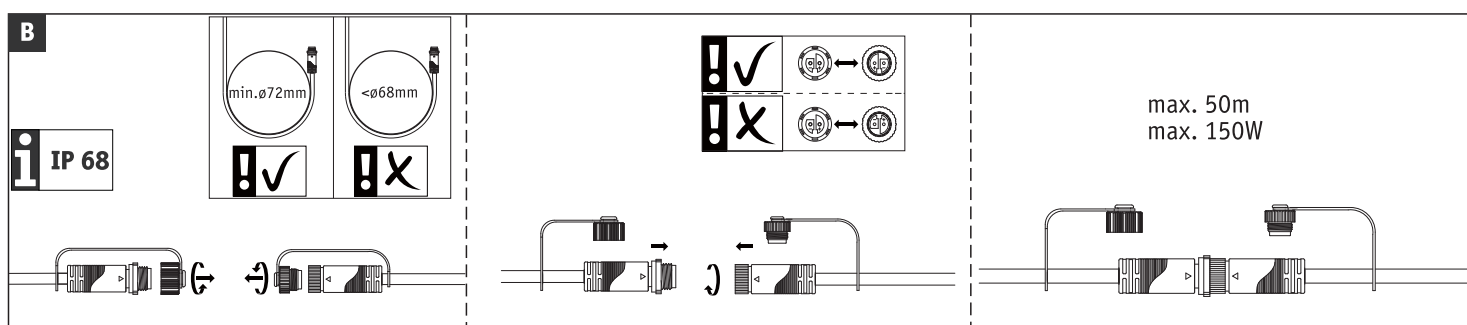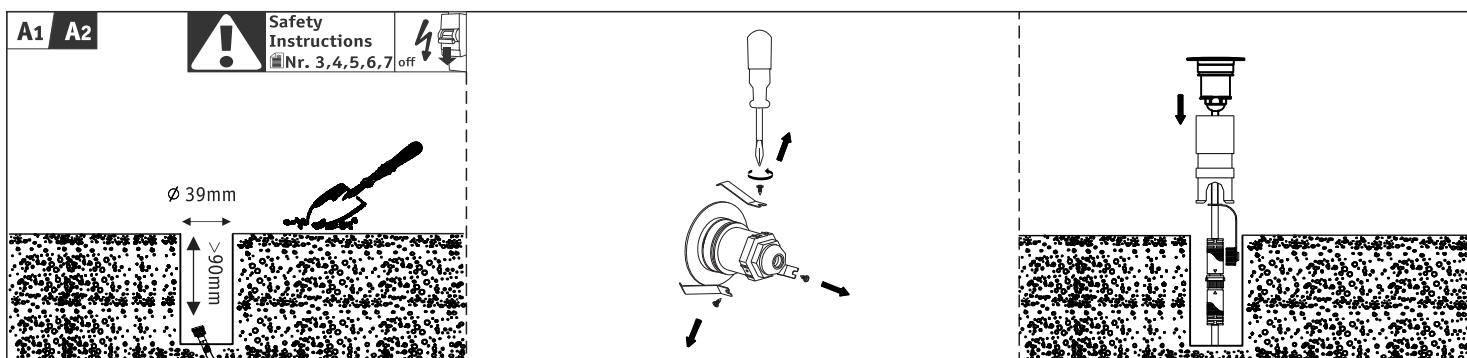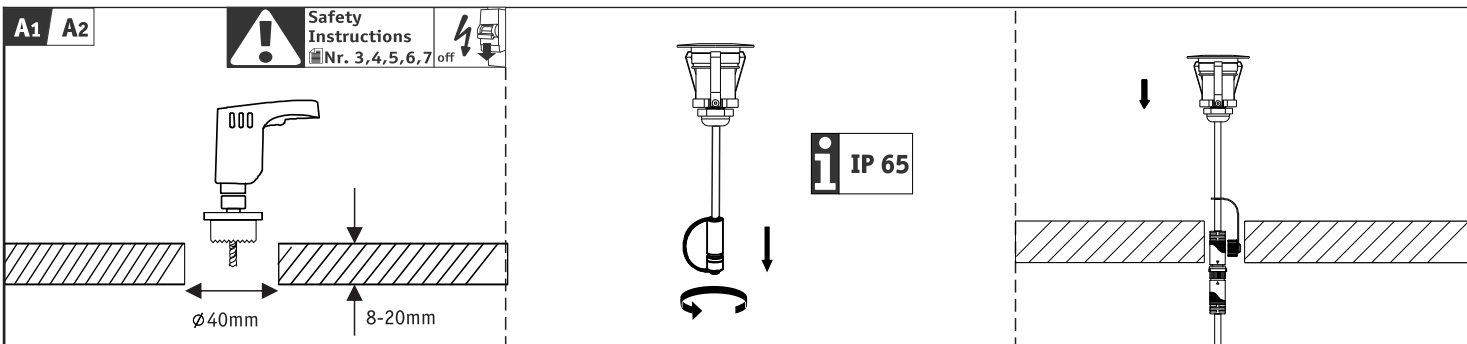



IS Pessi vara inniheldur ljósgjafa í orkunýtniflokki «sjá hér að ofan».

LV Šiame gaminyje įrengtas šviesos šaltinis, kurio energijos efektyvumo klasė yra «žr. pirmiau».

LT Šis išstrādājums iekļauj noteiktas energoefektivitātes «skat. augšā» gaismas avotu.

MK Ovaj proizvod podrži izvor na svjetlini od klase na energetska efikasnost «vidi gore».

N Dette produkt inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse «se ovenfor».

NL Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse «zie hierboven».

P Este product contém uma fonte de luz com classe de eficiência energética «ver acima».

PL Niniejszy produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej «patrz u góry».

RO Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență «vedeți mai sus».

RUS В данном изделии используется источник света с классом энергосбережения «см. выше».

S Denna produkt innehåller en ljuskälla i energieffektivitetsklass «se ovan».

SK Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti «pozri vyššie».

SLO Ta izdelek vsebuje vir svetlobe energijskega razreda «glejte zgoraj».

SRB Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti energetske efikasnosti «vidi gore».

TR Bu ürün, «yükarıya bakın» enerji verimlilik sınıfı bir ışık kaynağı içerir.

UA Цей продукт містить джерело світла класу енергоєфективності «див. вище».