



GALAXY[®] profiles

Perfect Light Lines

2018



INTELLIGENT PRODUCT DESIGN

Profile systems from GALAXY® profiles combine sophisticated functionality with timeless aesthetics and imbue every illuminated area with homogeneous light. There are profiles for incorporating into furniture, for stage décor and lighting effects, for use in the atmospheric lighting of living areas, or in complex LED lighting concepts in the industrial sector. We offer high quality aluminium profile systems for to meet all requirements!

Take advantage of our years of experience!



UNLIMITED DESIGN FLEXIBILITY

Trademark profiles from GALAXY® profiles protect LED strips from mechanical impacts, dissipate heat, and integrate perfectly into any architectural feature. The standard range covers a wide range of requirements for profiles for trend-setting LED lighting concepts. Our product designers are constantly developing new profile systems and are also able to meet any individual customer requirement from within our standard OEM range.


Take advantage of our expertise!



GUARANTEED QUALITY AT THE BEST PRICE

Profile systems from GALAXY® profiles are produced in accordance with strict quality criteria on modern, fully automatic precision equipment and using raw materials that meet the highest quality classification. All business processes are subject to the GALAXY®'s quality management and monitored with certified inspection procedures. We provide a four-year warranty on all the components in our profile systems. Check out our products and services for yourself!

Take advantage of our full service!

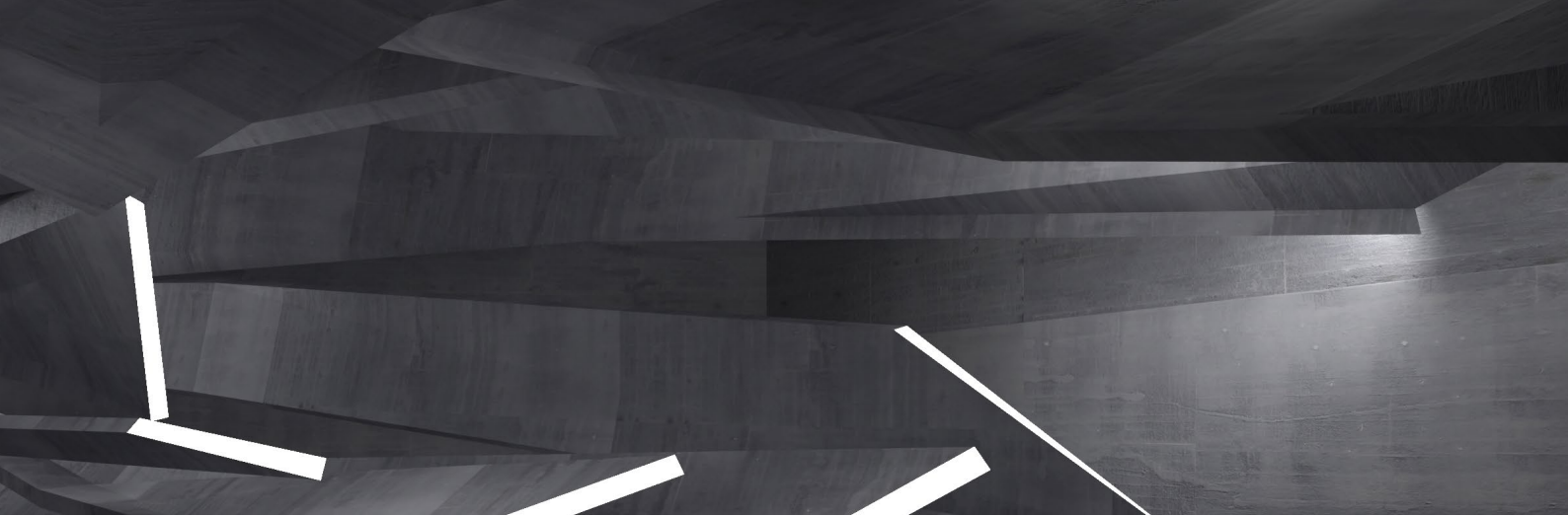

INTELLIGENTES PRODUKTDESIGN

Profilsysteme von GALAXY® profiles vereinen raffinierte Funktionalität und zeitlose Ästhetik und erfüllen jedes zu beleuchtende Objekt mit homogener Lichtqualität. Profile für die Montage in Möbeln, für inszenierende Dekor-/Effektbeleuchtung, für den Einsatz in atmosphärischer Wohnraumbeleuchtung oder in komplexen LED Beleuchtungskonzepten für den Industriebereich. Wir bieten Qualitäts-Profilsysteme aus Aluminium für jede Anforderung!

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung!



GRENZENLOSE DESIGNVIELFALT

Marken-Profile von GALAXY® profiles schützen LED Stripes vor mechanischen Einwirkungen, wirken wärmeableitend und integrieren sich perfekt in jede architektonische Gegebenheit. Das Standardsortiment deckt ein breites Anforderungsspektrum an Profilen für zukunftsweisende LED Beleuchtungskonzepte ab. Unsere Produktdesigner entwickeln laufend neue Profilsysteme und realisieren zudem jeden individuellen Kundenwunsch im Rahmen unserer serienmäßigen OEM-Fertigung.

Profitieren Sie von unserem Know-how!



GARANTIERTE QUALITÄT ZUM BESTEN PREIS

Profilsysteme von GALAXY® profiles werden auf modernen, vollautomatischen Präzisionsanlagen aus hochwertigen Rohstoffen der besten Güteklasse nach strengsten Qualitätskriterien produziert. Sämtliche Unternehmensprozesse unterliegen dem GALAXY® Qualitätsmanagement und werden mit zertifizierten Prüfverfahren überwacht. Wir gewähren vier Jahre Garantie auf alle Komponenten unserer Profilsysteme. Überzeugen Sie sich von unseren Produkten und Leistungen!

Profitieren Sie von unserem Full-Service!

INDEX GALAXY® PROFILES

max.
xx mm

Max. width of LED Stripe



SURFACE Profile



Linear LED pendant lamp
more on p. 18



RECESSED Profile

OEM

Packaging and standard
special production



suitable for wet rooms
and outdoors more on p. 18

Item No. | Art. Nr. **XXXXXXXX**

Product when required



Visual representations of light cones are non-binding and are for visualisation purposes only. Binding sketches can only be created based on actual photometric data.

GALAXY® profiles GmbH

Telfs Moos 7a
6410 Telfs
Austria | Europe

+43 5262 22103

info@galaxy-profiles.com

www.galaxy-profiles.com

Please note: Information on features serves to better describe our products but should not be considered as corresponding to guaranteed characteristics unless expressly designated as such. / GALAXY reserves the right to introduce changes to favour technical progress or adaptations in compliance with changing standards or regulations. / Photos and drawings in this catalogue are mere design examples and are not binding for delivery design. / GALAXY® profiles GmbH shall assume no responsibility for any unavailability of catalogue products. / GALAXY® profiles GmbH shall assume no responsibility for any direct, indirect, incidental or other damages (including, but not limited to, lost profits, lost revenues, or similar economic loss) arising from the use of information contained in this catalogue. / Violation of intellectual property rights or use of text and layout design (incl. photos) without our permission is prohibited and will be prosecuted.

6	Index
12	About Us
13	Design diversity of GALAXY® profiles
14	Homogeneous lighting with perfect light lines
15	Customized assembling and standard special production (OEM)
18	Use in wet rooms and outdoors
18	Use as linear LED lamps
20	LED profile systems and linear LED lamp systems

LED PROFILE SYSTEMS

24	PL1	112	PO18
28	PL2	116	PO23
32	PL3	120	PN4
36	PL5	126	PN5
42	PL6	132	PN6
48	PL7	138	PN7
52	PL8	144	PN8
56	PL9	148	PN9
60	PL10	152	PN10
64	PL11	156	PN12
68	PL12	160	PN17
72	PL13	164	PN18
76	PO1	168	PN19
80	PO2	172	PN33
84	PO3	176	PF1
88	PO4	180	PF2
92	PO13	184	PF3
96	PO14	188	PI1
100	PO15	192	PI2
104	PO16	196	PI3
108	PO17		

ACCESSORIES

202	Transformer box
204	Cleaning Degreasing
205	Mounting Adhesive/Adhesive Tape/Protective Materials
208	Sealant/Filler/Impregnation

INHALT GALAXY® PROFILES

**max.
xx mm**

maximale Flexbandbreite



AUFBAU-Profil



Lineare LED Hängeleuchte
mehr auf S. 19



EINBAU-Profil

OEM

Konfektionierung und
serienmäßige Sonderanfertigung



geeignet für Nasszellen
und Outdoor mehr auf S. 19

Item No. | Art. Nr. **XXXXXXXX**

Artikel bei Bedarf



Die Darstellungen der Lichtkegel sind nicht verbindlich und dienen lediglich der Veranschaulichung. Verbindliche Skizzen können ausschließlich basierend auf tatsächlichen photometrischen Daten erstellt werden.

GALAXY® profiles GmbH

Telfs Moos 7a
6410 Telfs
Austria | Europe

+43 5262 22103

info@galaxy-profiles.com

www.galaxy-profiles.com

Bitte beachten Sie: Die Angaben dienen der näheren Artikelbeschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften, wenn sie nicht ausdrücklich als solche bezeichnet werden. / Änderungen zu Gunsten des technischen Fortschrittes bzw. Anpassungen an geänderte Normen oder Vorschriften bleiben vorbehalten. / Fotos und Zeichnungen in diesem Katalog sind Ausführungsbeispiele und nicht verbindlich für die Ausführung der Lieferung. / Die Firma GALAXY® profiles GmbH haftet nicht für eine eventuelle Nichtverfügbarkeit der Katalogprodukte. / Die GALAXY® profiles GmbH haftet ebenfalls nicht für jegliche direkte, indirekte, zufällige oder andere Schäden (darunter auch, aber nicht ausschließlich, für entgangene Gewinne, entgangene Erträge oder ähnliche wirtschaftliche Schäden), die durch die Verwendung von Informationen aus diesem Katalog entstehen. / Ein Verstoß gegen Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung (inkl. Fotos) ohne unsere Genehmigung ist nicht gestattet und wird gerichtlich verfolgt.

6	Index
12	Über uns
13	Designvielfalt von GALAXY® profiles
14	Homogenes Licht mit perfekten Lichtlinien
15	Konfektionierung und serienmäßige Sonderanfertigung (OEM)
19	Einsatz in Nasszellen und Outdoor
19	Einsatz als Lineare LED Leuchte
20	LED Profilsysteme und Lineare LED Leuchtensysteme


LED PROFIL SYSTEME

24	PL1	112	PO18
28	PL2	116	PO23
32	PL3	120	PN4
36	PL5	126	PN5
42	PL6	132	PN6
48	PL7	138	PN7
52	PL8	144	PN8
56	PL9	148	PN9
60	PL10	152	PN10
64	PL11	156	PN12
68	PL12	160	PN17
72	PL13	164	PN18
76	PO1	168	PN19
80	PO2	172	PN33
84	PO3	176	PF1
88	PO4	180	PF2
92	PO13	184	PF3
96	PO14	188	PI1
100	PO15	192	PI2
104	PO16	196	PI3
108	PO17		

ZUBEHÖR


202	Trafoibox
204	Reinigung Entfettung
205	Montagekleber/Klebebänder/Schutzmaterial
208	Abdichtung/Füllmaterial/Imprägnierung

INDEX BY PROFILE SYSTEMS | NACH PROFILSYSTEMEN

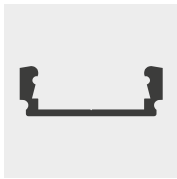


PL1 S. 24
Item No. | Art. Nr.
8106012

max. 12 mm

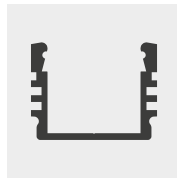


PL2 S. 28
Item No. | Art. Nr.
8106022

max. 12 mm

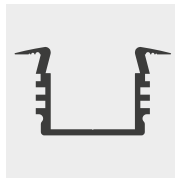


PL3 S. 32
Item No. | Art. Nr.
8106032

max. 12 mm

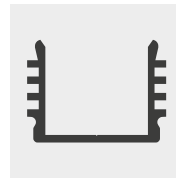

PL5 S. 36
Item No. | Art. Nr.
8105201

max. 12 mm

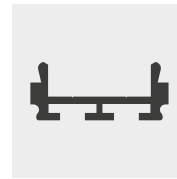

PL6 S. 42
Item No. | Art. Nr.
8106062

max. 12 mm




PL7 S. 48
Item No. | Art. Nr.
8106072

max. 12 mm



PL8 S. 52
Item No. | Art. Nr.
8106082

max. 12 mm

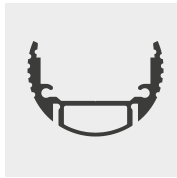


PL9 S. 56
Item No. | Art. Nr.
8106092

max. 14 mm




NEW
PL10 S. 60
Item No. | Art. Nr.
PL10 8107012
PL10.1 8101080

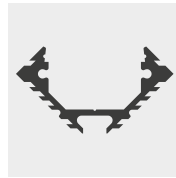

PL11 S. 64
Item No. | Art. Nr.
8108012

max. 12 mm

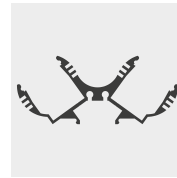

PL12 S. 68
Item No. | Art. Nr.
8109012

max. 12 mm



NEW
PL13 S. 72
Item No. | Art. Nr.
8101001

max. 12 mm




NEW
PO1 S. 76
Item No. | Art. Nr.
8401001

max. 12 mm




NEW
PO2 S. 80
Item No. | Art. Nr.
8406001

max. 13 mm

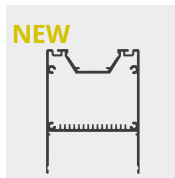

NEW
PO3 S. 84
Item No. | Art. Nr.
8407001

max. 57 mm

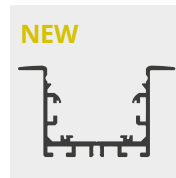

NEW
PO4 S. 88
Item No. | Art. Nr.
8408001

max. 21 mm




NEW
PO13 S. 92
Item No. | Art. Nr.
8101030

max. 15 mm



NEW
PO14 S. 96
Item No. | Art. Nr.
8600045

max. 12 mm

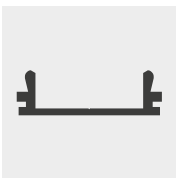


PO15 S. 100
Item No. | Art. Nr.
8102062

max. 12 mm




NEW
PO16 S. 104
Item No. | Art. Nr.
8101050

max. 8 mm

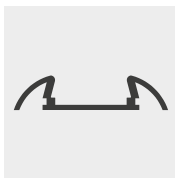


PO17 S. 108
Item No. | Art. Nr.
8103082

max. 11 mm

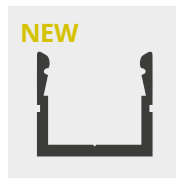


NEW
PO18 S. 112
Item No. | Art. Nr.
8101060

max. 6 mm

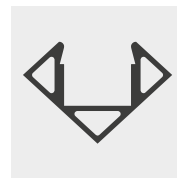

PO23 S. 116
Item No. | Art. Nr.
8104052


max. 11 mm

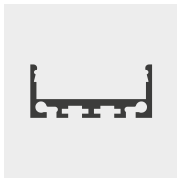

PN4 S. 120

Item No. | Art. Nr.
8201012


max. 24 mm

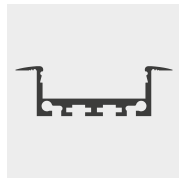

PN5 S. 126

Item No. | Art. Nr.
8206012


max. 24 mm

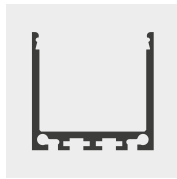

PN6 S. 132

Item No. | Art. Nr.
8301012


max. 24 mm

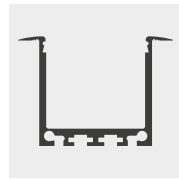

PN7 S. 138

Item No. | Art. Nr.
8305012


max. 24 mm

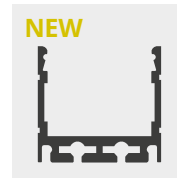

PN8 S. 144

Item No. | Art. Nr.
8101020

max. 16 mm

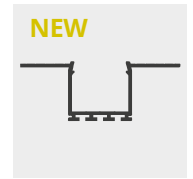

PN9 S. 148

Item No. | Art. Nr.
8405001


max. 24 mm



PN10 S. 152

Item No. | Art. Nr.
8600043


max. 13 mm

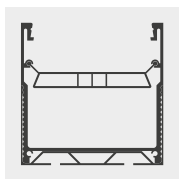

PN12 S. 156

Item No. | Art. Nr.
8105032


max. 50 mm

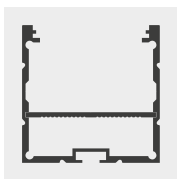

PN17 S. 160

Item No. | Art. Nr.
8105042


max. 35 mm

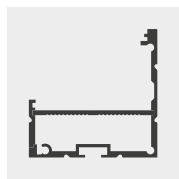

PN18 S. 164

Item No. | Art. Nr.
8105043


max. 35 mm

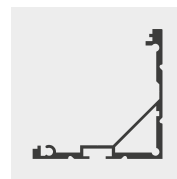

PN19 S. 168

Item No. | Art. Nr.
8105044

max. 20 mm

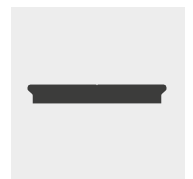

PN33 S. 172

Item No. | Art. Nr.
8105050

max. 15 mm



PF1 S. 176

Item No. | Art. Nr.
8402001


max. 12 mm



PF2 S. 180

Item No. | Art. Nr.
8402011

max. 12 mm

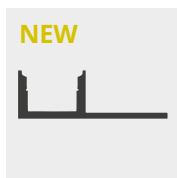

PF3 S. 184

Item No. | Art. Nr.
8402021

max. 12 mm



PI1 S. 188

Item No. | Art. Nr.
8403001

max. 13 mm



PI2 S. 192

Item No. | Art. Nr.
8403011

max. 13 mm






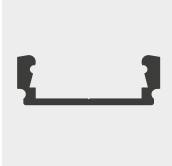
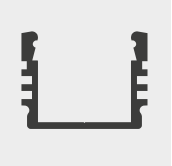
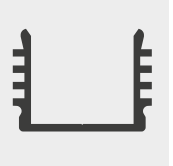
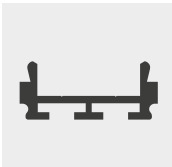









PI3 S. 196

Item No. | Art. Nr.
8404001





max. 13 mm

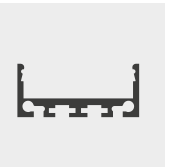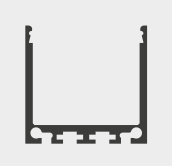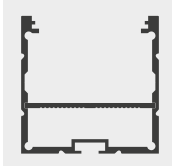INDEX BY INSTALLATION TYPES | NACH MONTAGEART


LED SURFACE PROFILE | LED AUFBAU-PROFIL

NEW 	NEW 				
PO18 S. 112 Item No. Art. Nr. 8101060 max. 6 mm	PO16 S. 104 Item No. Art. Nr. 8101050 max. 8 mm	PO17 S. 108 Item No. Art. Nr. 8103082 max. 11 mm	PL1 S. 24 Item No. Art. Nr. 8106012 max. 12 mm	PL2 S. 28 Item No. Art. Nr. 8106022 max. 12 mm	PL5 S. 36 Item No. Art. Nr. 8105201 max. 12 mm
	NEW 		NEW 	NEW 	
PL6 S. 42 Item No. Art. Nr. 8106062 max. 12 mm	PO14 S. 96 Item No. Art. Nr. 8600045 max. 12 mm	PO15 S. 100 Item No. Art. Nr. 8102062 max. 12 mm	PO13 S. 92 Item No. Art. Nr. 8101030 max. 15 mm	PN8 S. 144 Item No. Art. Nr. 8101020 max. 16 mm	PN4 S. 120 Item No. Art. Nr. 8201012 max. 24 mm
			NEW 		
PN6 S. 132 Item No. Art. Nr. 8301012 max. 24 mm	PN17 S. 160 Item No. Art. Nr. 8105042 max. 35 mm	PL10 S. 60 Item No. Art. Nr. 8107012	PL10.1 S. 60 Item No. Art. Nr. 8101080		

LED LUMINAIRES PROFILE | LED LEUCHTEN-PROFIL

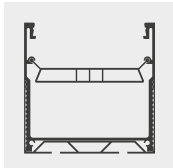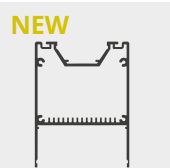	NEW 		NEW 
PL12 S. 68 Item No. Art. Nr. 8109012 max. 12 mm	PL13 S. 72 Item No. Art. Nr. 8101001 max. 12 mm	PN12 S. 156 Item No. Art. Nr. 8105032 max. 50 mm	PO3 S. 84 Item No. Art. Nr. 8407001 max. 57 mm


LED RECESSED PROFILE | LED EINBAU-PROFIL

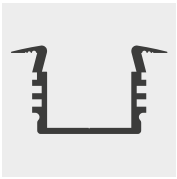

PL3 S. 32

Item No. | Art. Nr.
8106032

max. 12 mm

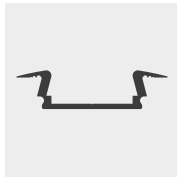

PL8 S. 52

Item No. | Art. Nr.
8106082

max. 12 mm



NEW

PI1 S. 188

Item No. | Art. Nr.
8403001

max. 13 mm



NEW

PI2 S. 192

Item No. | Art. Nr.
8403011

max. 13 mm




NEW

PI3 S. 196

Item No. | Art. Nr.
8404001

max. 13 mm

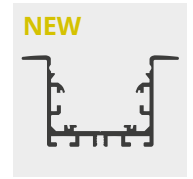


NEW

PO4 S. 88

Item No. | Art. Nr.
8408001


max. 21 mm

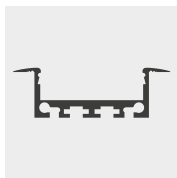

PN5 S. 126

Item No. | Art. Nr.
8206012


max. 24 mm

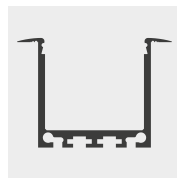

PN7 S. 138

Item No. | Art. Nr.
8305012

max. 24 mm

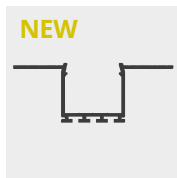

NEW


PN9 S. 148

Item No. | Art. Nr.
8405001

max. 24 mm

LED
ROUND
PROFILE

LED
RUND-
PROFIL

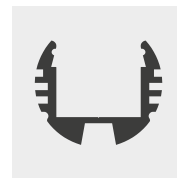

PL7 S. 48

Item No. | Art. Nr.
8106072

max. 12 mm



PL9 S. 56

Item No. | Art. Nr.
8106092

max. 14 mm

LED CORNER PROFILE | LED ECK-PROFIL




NEW

PN10 S. 152

Item No. | Art. Nr.
8600043


max. 9 mm

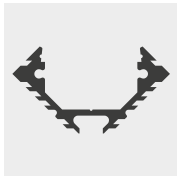

PL11 S. 64

Item No. | Art. Nr.
8108012


max. 12 mm

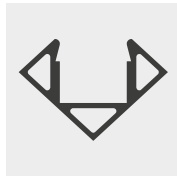

PO23 S. 116

Item No. | Art. Nr.
8104052


max. 13 mm

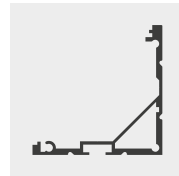

PN19 S. 168

Item No. | Art. Nr.
8105044

max. 20 mm

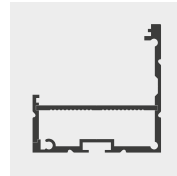

PN18 S. 164

Item No. | Art. Nr.
8105043

max. 35 mm

LED SPECIAL PROFILE | LED SPEZIAL-PROFIL



NEW

PO1 S. 76

Item No. | Art. Nr.
8401001

max. 12 mm



NEW

PF1 S. 176

Item No. | Art. Nr.
8402001

max. 12 mm



NEW

PF2 S. 180

Item No. | Art. Nr.
8402011

max. 12 mm



NEW

PF3 S. 184

Item No. | Art. Nr.
8402021

max. 12 mm



NEW

PO2 S. 80

Item No. | Art. Nr.
8406001

max. 13 mm



PN33 S. 172

Item No. | Art. Nr.
8105050

max. 15 mm


INDEX COVERS | ABDECKUNGEN




C1
Item No. | Art. Nr.
8600004
Frosted/Opal




C2
Item No. | Art. Nr.
8600003
Transparent/Klar

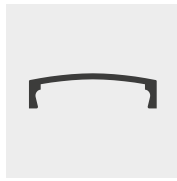

C3
Item No. | Art. Nr.
8600005
Frosted/Opal

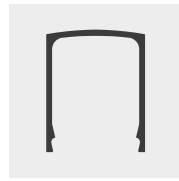


C4
Item No. | Art. Nr.
8600006
Frosted/Opal

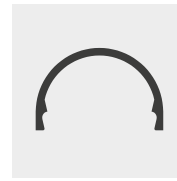


C5
Item No. | Art. Nr.
8600007
Frosted/Opal



C6
Item No. | Art. Nr.
8600015
Frosted/Opal

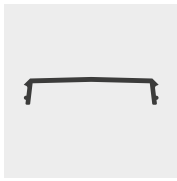


C7
Item No. | Art. Nr.
8600009
Frosted/Opal

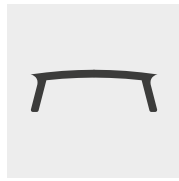


C8
Item No. | Art. Nr.
8600013
Frosted/Opal




C9
Item No. | Art. Nr.
8600012
Transparent/Klar

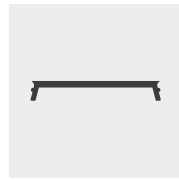

C10
Item No. | Art. Nr.
8600017
Frosted/Opal

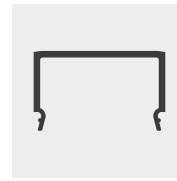


C11
Item No. | Art. Nr.
8600018
Frosted/Opal

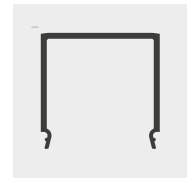


C12
Item No. | Art. Nr.
8600019
Frosted/Opal




C13
Item No. | Art. Nr.
8600020
Frosted/Opal

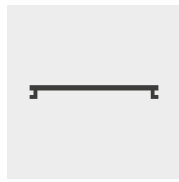


C14
Item No. | Art. Nr.
8600014
Frosted/Opal

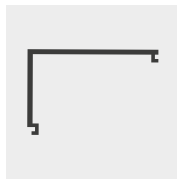

C15
Item No. | Art. Nr.
8600022
Frosted/Opal

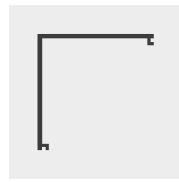


C16
Item No. | Art. Nr.
8600023
Frosted/Opal

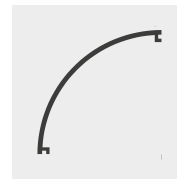

C17
Item No. | Art. Nr.
8600024
Frosted/Opal



C20
Item No. | Art. Nr.
8600048
Frosted/Opal

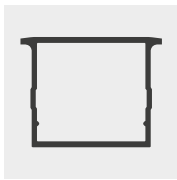

C21 H₂O
Item No. | Art. Nr.
8600050
Frosted/Opal




C22
Item No. | Art. Nr.
8600054
Frosted/Opal



C23
Item No. | Art. Nr.
8600046
Frosted/Opal



C24
Item No. | Art. Nr.
8600041
Frosted/Opal

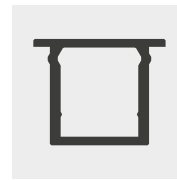

C25 H₂O
Item No. | Art. Nr.
8600052
Frosted/Opal




C101
Item No. | Art. Nr.
8600029
Frosted/Opal



C102
Item No. | Art. Nr.
8600030
Frosted/Opal




C103
Item No. | Art. Nr.
8600031
Frosted/Opal

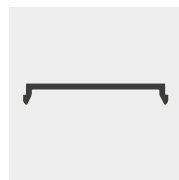

C104
Item No. | Art. Nr.
8600032
Frosted/Opal



C105
Item No. | Art. Nr.
8600033
Frosted/Opal

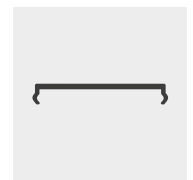

C106
Item No. | Art. Nr.
8600034
Frosted/Opal

Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clamped sample within 30 seconds
Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal eingespannten Probe innerhalb von 30 Sekunden



GALAXY[®] profiles

Perfect Light Lines



Perfect Light Lines

by **GALAXY** profiles

ABOUT US

We are an Austrian company with many years' experience in lighting design. We develop, design and produce aluminium profile systems for lighting concepts with integrated LED technology (indoor and outdoor).

Perfect lighting conditions by GALAXY® profiles

Our profile systems are design-protected and produced from top quality raw materials on modern, fully automated, precision equipment to meet the strictest quality criteria. The aluminium components are subjected to a refining process. In this process they are hardened, freed from impurities and inclusions, sealed, and given multi-year protection from atmospheric effects.

The particular properties of the fracture-resistant, non-flammable polycarbonate profile covers reduce light and power losses to a minimum and prevent physical as well as psychological light exposure. The product designers at GALAXY® profiles attach particular importance to sophisticated functionality in a timeless aesthetic.

ÜBER UNS

Wir sind ein österreichisches Unternehmen mit Sitz in Telfs (Tirol) und besitzen langjährige Erfahrung im Lichtdesign. Wir entwickeln, designen und produzieren hochwertige Alu-Profilsysteme für Beleuchtungskonzepte mit integrierter LED Technologie (In- und Outdoor).

Perfekte Lichtverhältnisse mit GALAXY® profiles

Unsere Profilsysteme sind designgeschützt und werden auf modernen, vollautomatischen Präzisionsanlagen aus Rohstoffen bester Güteklasse nach strengsten Qualitätskriterien hergestellt. Die Aluminiumkomponenten werden veredelt. Damit sind sie gehärtet, frei von Verunreinigungen und Einschlüssen, versiegelt und über viele Jahre vor atmosphärischen Einwirkungen geschützt.

Die besonderen Eigenschaften der bruchstärkeren und nicht brennbaren Profilabdeckungen aus Polycarbonat reduzieren Licht- und Leistungsverluste auf ein Minimum und beugen physischer sowie psychischer Lichtbelastung vor. Die Produktdesigner bei GALAXY® profiles legen besonderen Wert auf raffinierte Funktionalität in zeitloser Ästhetik.



DESIGN DIVERSITY OF GALAXY® PROFILES

We supply wholesalers and retailers, industry, and commercial end-users with off-the-shelf standard profile systems worldwide. Due to high product availability, these profile systems can be supplied quickly and distinguish themselves through their

- perfect light lines for homogeneous light quality,
- guaranteed product quality at the best price-performance ratio,
- intelligent product design and unique product compatibility,
- unlimited variety of designs, and
- simple and materials-saving installation.

On the basis of an appropriate minimum quantity, we offer our customers off-the-shelf, custom-built, tailored aluminium profile systems.

As part of this service, our product managers and designers are happy to undertake the product development and to design profile systems for every conceivable requirement in close cooperation with you.

From choosing the right raw material through to packaging and logistics. We meet all our customers' requirements.

Competent specialist advice and a first-class comprehensive service!

DESIGNVIELFALT VON GALAXY® PROFILES

Wir beliefern weltweit den Groß- und Fachhandel, die Industrie sowie gewerbliche Endabnehmer mit serienfertigen Standard-Profilsystemen. Diese Profilsysteme sind aufgrund hoher Produktverfügbarkeit in kurzer Zeit lieferbar und überzeugen mit

- perfekten Lichtlinien für homogene Lichtqualität,
- garantierte Produktqualität zum besten Preis-/Leistungsverhältnis,
- intelligentem Produktdesign und einzigartiger Produktkompatibilität,
- grenzenlose Designvielfalt sowie
- einfacher und substanzschonender Montage.

Ab einer entsprechenden Mindestmenge bieten wir unseren Kunden die serienmäßige Sonderanfertigung individueller Profilsysteme aus Aluminium.

Dabei übernehmen unsere Produktmanager und -Designer gern die Produktentwicklung und entwerfen in enger Zusammenarbeit mit Ihnen Profilsysteme für jede denkbare Anforderung.

Von der Wahl des richtigen Rohmaterials bis hin zur Verpackung und der Logistik. Wir erfüllen jeden Kundenwunsch.

Kompetente Fachberatung und erstklassiger Full-Service!

Perfect Light Lines

Intelligent product design and unique product compatibility are the basis for pioneering LED lighting concepts. LED profile systems from GALAXY® profiles are modular LED lighting solutions. The individual system components are quickly and easily assembled with little effort using the click system and mounted in a gentle manner.

Homogeneous lighting with perfect light lines from GALAXY® profiles

- Guaranteed product quality at the best price-performance ratio
- Intelligent product design with unique product compatibility
- An unlimited variety of designs and high product availability
- Many years of experience and know-how
- Competent specialist advice and a first-class comprehensive service

Intelligentes Produktdesign und einzigartige Produktkompatibilität sind die Grundlage für zukunftsweisende LED Beleuchtungskonzepte. LED Profilsysteme von GALAXY® profiles sind modulare LED Lichtlösungen. Die einzelnen Systemkomponenten werden mit wenig Aufwand, einfach und schnell per Klick-System zusammengesetzt und substanzschonend montiert.


Homogenes Licht mit perfekten Lichtlinien von GALAXY® profiles

- Garantierte Produktqualität zum besten Preis-/Leistungsverhältnis
- Intelligentes Produktdesign mit einzigartiger Produktkompatibilität
- Grenzenlose Designvielfalt und hohe Produktverfügbarkeit
- Langjährige Erfahrung und Know-how
- Kompetente Fachberatung und erstklassiger Full-Service



Homogeneous lighting

by **GALAXY** profiles

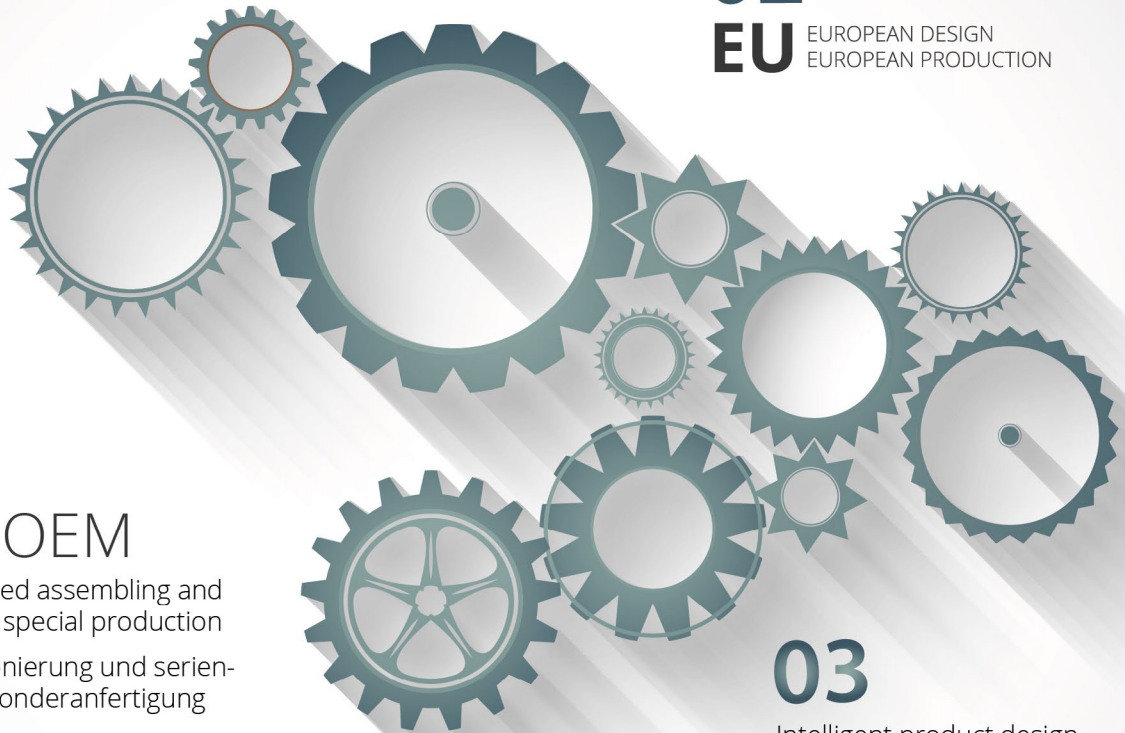

02
EU EUROPEAN DESIGN
EUROPEAN PRODUCTION

01 OEM

Customized assembling and standard special production

Konfektionierung und serienmäßige Sonderanfertigung

03

Intelligent product design
Unique product compatibility

Intelligentes Produktdesign
Einzigartige Produktkompatibilität

CUSTOMIZED ASSEMBLING AND STANDARD SPECIAL PRODUCTION (OEM)

With a minimum purchase quantity, the LED profiles as well as the plastic covers from our standard range are made to order or produced according to customer specified lengths of up to 6 m total length per LED profile system.

LED Aluminium profiles by GALAXY® profiles can be produced in all RAL-colours required (Powder coating).


We are looking forward to receiving your enquiries!

KONFEKTIONIERUNG UND SERIENMÄSSIGE SONDERANFERTIGUNG (OEM)

Ab entsprechender Mindest-Abnahmemenge werden die LED Profile sowie Kunststoff-Abdeckungen aus unserem Standardsortiment nach Maß konfektioniert oder gemäß kundenspezifischen Längen-Vorgaben bis max. 6 m Gesamtlänge pro LED Profilsystem produziert.

Auf Wunsch können LED Aluminium-Profilen von GALAXY® profiles in sämtlichen RAL-Farben hergestellt werden (Pulverbeschichtung).

Wir erwarten gern Ihre Anfragen!

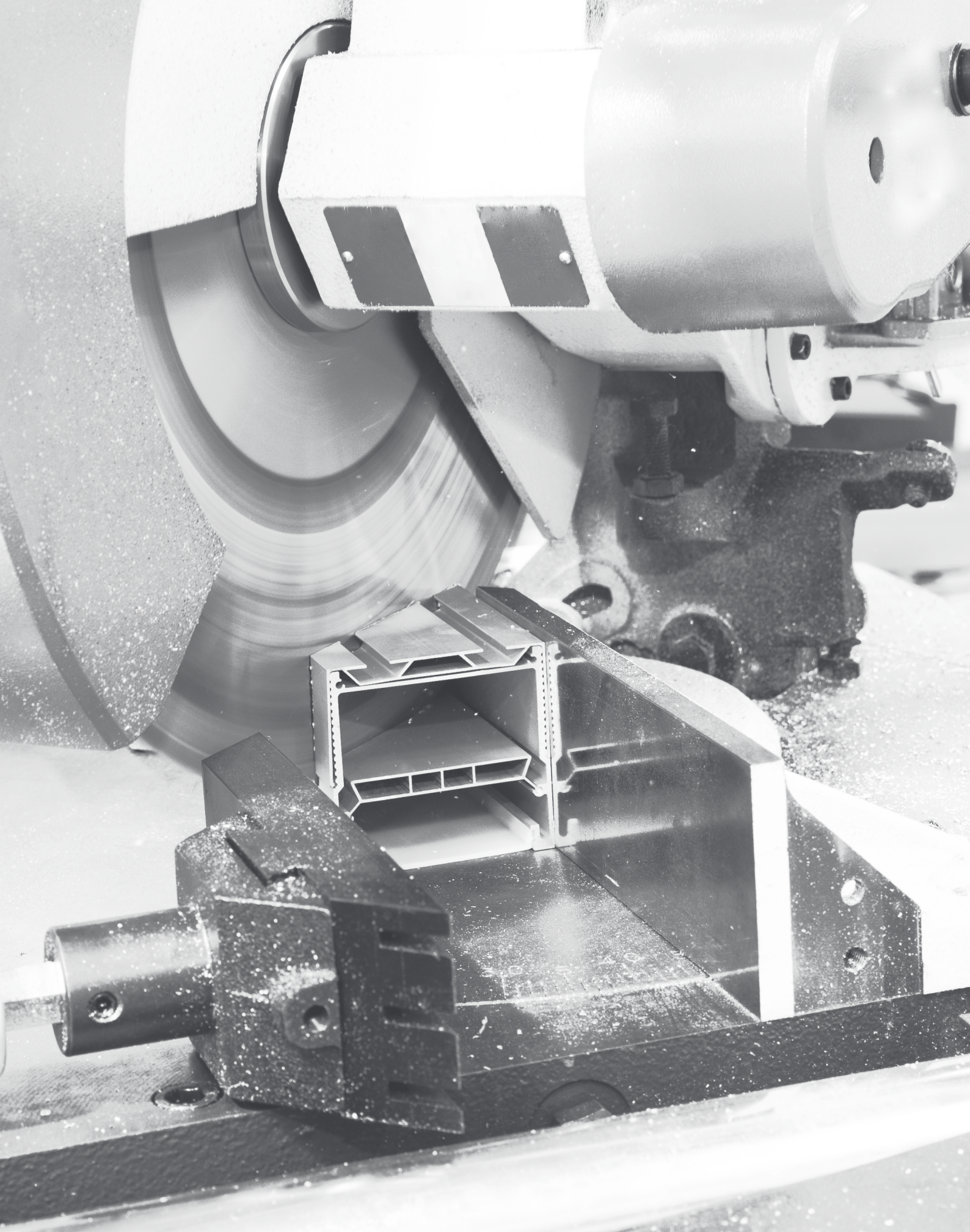



CUSTOMER-SPECIFIC ASSEMBLING


Our service for you!

We finish LED aluminium profiles, covers and aluminium cool strips. This services includes:

- Precise cutting to suit given measurements (also mitre cuts from 45° to 135°)
- Deburring cutting surfaces
- Drilling the LED profiles to specifications
- Clicking together the LED aluminium profiles and covers
- Slotting together the LED aluminium profile and the cable port (if compatible)
- Applying the end caps
- Threading the rope hangers
- And many additional services such as custom packaging and labelling.

We await your requests!

Professional
Precise
Reliable



KUNDENSPEZIFISCHE KONFEKTIONIERUNG

Unser Service für Sie

Wir konfektionieren LED Alu-Profile, Abdeckungen und Alu-Kühlstreifen. Dieser Service umfasst

- den präzisen Zuschnitt entsprechend den vorgegebenen Abmessungen (auch stufenlose Gehrungsschnitte von 45°-135°),
- das Entgraten der Schnittflächen,
- das Bohren der LED Alu-Profile nach Vorgabe,
- das Zusammenklicken der LED Alu-Profile und Abdeckungen,
- das Ineinanderstecken des LED Alu-Profils mit der Kabelschleuse (bei Kompatibilität),
- das Anbringen der Endkappen,
- das Einfädeln der Seilabhängung
- sowie viele zusätzliche Leistungen wie individuelle Verpackung und Etikettierung.

Wir erwarten gern Ihre Anfragen!

Professionell
Präzise
Zuverlässig



USE IN WET ROOMS AND OUTDOORS

The use in wet areas or outdoors is possible only in sealed form. Silicone is applied to the connection joints for sealing which provides extra protection against moisture and water. In the LED profile systems, absolute tightness against water is achieved with the casting of Wepuran casting resin based on polyurethane resin (PUR).

Important:

During the installation of LED profile systems in wet rooms and outdoors, it is imperative to pay attention to the exclusive use of LED flexstrips with the appropriate protection class! Linear LED outdoor lighting systems with GALAXY® profiles meet these requirements by default.

When choosing a LED flex stripe, check the manufacturer's protection class (at least IP65).

We will be happy to advise you!



USE AS LINEAR LED LAMPS

The profile is connected to the PL10 LED CONSTRUCTION profile/cable with a universal duct using a click system. The complete wiring is professionally and safely stored in the PL10 LED CONSTRUCTION profile/cable universal duct.

The end caps provided for this are made of aluminium and are secured with the supplied screws. Mounting springs (e.g. for fixing in plasterboards) available from GALAXY® profiles or screws are used to mount the linear LED lamp to the support or building fabric. With the corresponding wire suspension (sheathed cables with 150 cm length as well as a load capacity of 75 kg per cable), the LED lamp becomes a timeless, aesthetic and above all functional linear LED pendant lamp.

For demanding installation on sloped ceilings (ceiling canopy), the jointed gripper is used in addition to the wire suspension. (The individual components for the linear LED lamp systems can be found in the accessories of the respective profile series!)

Linear LED lighting systems from GALAXY® profiles are perfect LED lighting solutions that are particularly convincing with the high ecological and economic energy efficiency.

- The simple and easy installation,
- an integrative product design and
- the freely selectable properties of the LED flex strips with respect to the lighting performance (watts), luminous flux (lumens), colour temperature (Kelvin), colour reproduction (CRI/Ra) offer virtually unlimited application possibilities.

These stand-alone linear LED lighting systems from GALAXY® profiles are fitted with the corresponding LED Stripes as needed and can be used as

- general room lighting for residential, office, conference, meeting, presentation and working spaces (direct or indirect LED lighting),
- staging LED decorative lighting,
- atmospheric LED effect lighting or also for
- object-gentle LED shop, display / showcase lighting.

In the hotel and gastronomy business, linear LED lighting systems create a welcoming and pleasant atmosphere for the guests. In the work areas, foyers, corridors and technology/supply rooms, they offer the employees sufficient brightness for a safe and accident-free work.



EINSATZ IN NASSZELLEN UND OUTDOOR

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich ist ausschließlich in abgedichteter Form möglich. Besonderen Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser bietet Silikon, das zum Abdichten auf die Verbindungsstellen aufgetragen wird. Absolute Dichtheit gegen Wasser erreicht man bei den LED Profilsystemen durch Vergießen mit Wepuran-Gießharz auf Polyurethanharzbasis (PUR).

Wichtig:

Bei der Montage von LED Profilsystemen in Nasszellen und Outdoor ist zwingend auf die ausschließliche Verwendung von LED Flexbändern mit entsprechender Schutzart zu achten! Lineare LED Outdoor Leuchtensysteme von GALAXY® profiles erfüllen diese Anforderungen standardmäßig.

Achten Sie bei der Wahl des LED Flexbandes auf die herstellerseitig angegebene Schutzart (mindestens IP65).

Wir beraten Sie gerne!



EINSATZ ALS LINEARE LED LEUCHE

Das Profil wird mit dem PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universalkanal per Klicksystem verbunden. Die komplette Verkabelung wird professionell und sicher im PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universalkanal verstaut.

Die hierfür vorgesehenen Endkappen sind aus Aluminium und werden mit den mitgelieferten Schrauben festgemacht. Die Lineare LED Leuchte wird mit bei GALAXY® profiles erhältlichen Montagefedern (z. B. zum Fixieren in Gipsplatten) oder mit Schrauben am Träger bzw. der Bausubstanz montiert. Mit entsprechender Seilabhängung (ummantelte Seile mit 150 cm Länge sowie einer Tragkraft von 75 kg pro Seil) wird die LED Leuchte zu einer zeitlosen, ästhetischen und vor allem funktionalen Linearen LED Hängeleuchte.

Für die anspruchsvolle Montage an schrägen Decken (Deckenbaldachin) wird ergänzend zur Seilabhängung der Gelenkgripper verwendet. (Die einzelnen Komponenten zu den Linearen LED Leuchtensystemen finden Sie im Zubehör der jeweiligen Profilserien!)

Lineare LED Leuchtensysteme von GALAXY® profiles sind perfekte LED Lichtlösungen, die besonders durch hohe ökologische und ökonomische Energieeffizienz überzeugen.

- Einfache und flexible Montage,
- sich integrierendes Produktdesign und
- die frei wählbaren Eigenschaften der LED Flexbänder hinsichtlich Lichtleistung (Watt), Lichtstrom (Lumen), Farbtemperatur (Kelvin), Farbwiedergabe (CRI/Ra) bieten nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten.

Diese eigenständigen Linearen LED Leuchtensysteme von GALAXY® profiles werden je nach Anforderung mit den entsprechenden LED Stripes bestückt und können als

- allgemeine Raumbelichtung für Wohn-, Büro-, Konferenz-, Besprechungs-, Präsentations- und Arbeitsräume (direkte oder indirekte LED Beleuchtung),
- inszenierende LED Dekorbeleuchtung,
- stimmungsbegleitende LED Effektbeleuchtung oder auch für
- die objektschonende LED Shop-, Vitrinen-/Schaufensterbeleuchtung eingesetzt werden.

In Hotels und der Gastronomie schaffen Lineare LED Leuchtensysteme eine einladende, wohlige Atmosphäre für die Gäste. In den Arbeitsbereichen, Foyers, Fluren und Technik-/Versorgungsräumen bieten sie den Angestellten ausreichend Helligkeit für ein sicheres und unfallfreies Arbeiten.



LED profile systems and linear LED lamp systems from GALAXY® profiles are used both as general spatial and object lighting as well as decorative and effect lighting.

- LED living space lighting: The light acts and makes a cosy home out of any living space!
- LED decorative lighting: Functional and staging LED lighting integrated into residential and office furniture and home accessories for the kitchen, bathroom and living spaces!
- Hotel and gastronomy: Atmospheric LED lighting solutions invite you to linger!
- Crafts and trades: Bright LED ambient lighting with LED lighting highlights for fatigue-free work!
- Retail trade: Inviting product presentation with object-friendly LED lighting!
- LED office lighting: Indirect, glare-free LED lighting reduces the mental and physical light burden!
- Façades: Creative LED lighting creates emotion and excites!
- Outdoor facilities: Building staging with professional LED architectural lighting!
- LED effect lighting: Visual LED lighting effects for more safety in parks, driveways and parking lots!

LED Profilsysteme und Lineare LED Leuchtensysteme von GALAXY® profiles werden sowohl als allgemeine Raum- und Objektbeleuchtung als auch als Dekor- und Effektbeleuchtung eingesetzt.


- LED Wohnraumbeleuchtung: Licht wirkt und macht aus jedem Wohn(t)raum ein trautes Zuhause!
- LED Dekorbeleuchtung: Funktionelle und inszenierende LED Beleuchtung integriert in Wohn- und Büromöbeln und Wohnaccessoires für Küche, Bad und Wohn(t)räume!
- Hotel und Gastronomie: Stimmungsgebende LED Lichtlösungen laden zum Bleiben ein!
- Gewerbe und Handwerk: Helle LED Raumbeleuchtung mit LED Lichthighlights für ermüdungsfreies Arbeiten!
- Einzelhandel: Einladende Produktpräsentation mit objektschonender LED Beleuchtung!
- LED Bürobeleuchtung: Indirekte, blendfreie LED Beleuchtung reduziert die psychische und physische Lichtbelastung!
- Fassaden: Kreative LED Beleuchtung schafft Emotion und begeistert!
- Außenanlagen: Gebäudeinszenierung mit professioneller LED Architekturbeleuchtung!
- LED Effektbeleuchtung: Visuelle LED Lichteffekte für mehr Sicherheit in Grünanlagen, Zufahrten und Parkplätzen!

Homogeneous
lighting with
perfect light lines
from
GALAXY® profiles

Homogenes Licht
mit perfekten
Lichtlinien von
GALAXY® profiles




Living space
Wohnräume

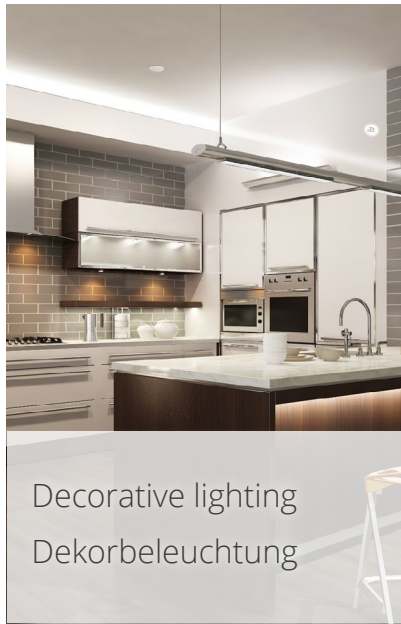


Decorative lighting
Dekorbeleuchtung




Hotel and gastronomy
business
Hotel und Gastronomie

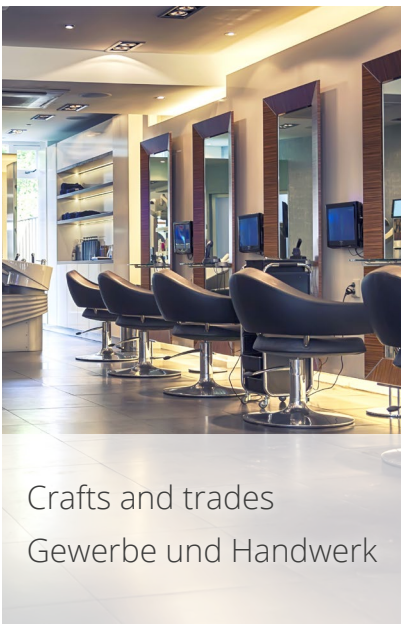

Crafts and trades
Gewerbe und Handwerk

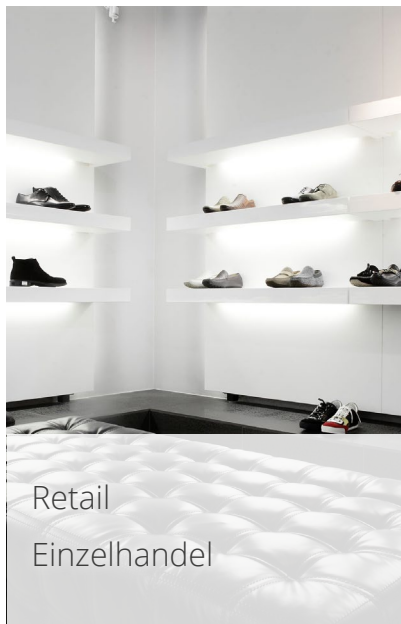


Retail
Einzelhandel

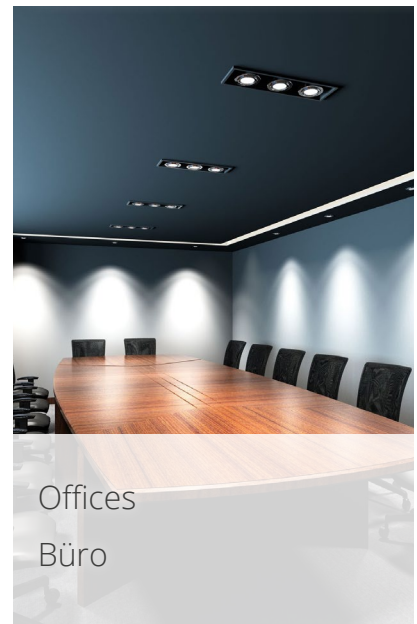


Offices
Büro



Façades
Fassaden

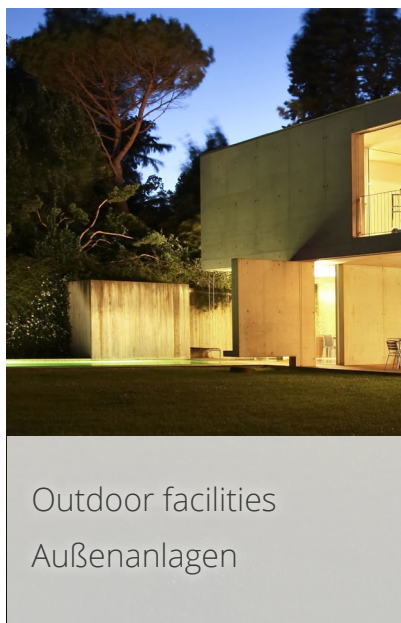

Outdoor facilities
Außenanlagen

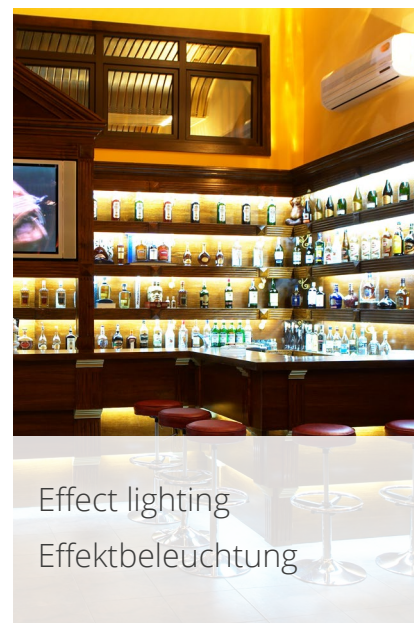

Effect lighting
Effektbeleuchtung





GALAXY[®] profiles

LED Profile Systems
LED Profil Systeme

PL1



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

NEW Now also available in white and black!
Jetzt auch in Weiß und Schwarz erhältlich!

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
Treppenstufen und -Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

PL1



PL1

SURFACE | AUFBAU

flat | flach | LED Stripes max. 12 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8106012

Al
ex

 


max. 12 mm

max.
12 mm



OEM



The PL1 LED SURFACE Profile has a particularly narrow and flat design and is designed for LED flexstrips with a maximum width of 12 mm and is universally used in interior areas (in conjunction with the PL10 construction profile and cable universal duct also as a stand-alone LED pendant lamp with cord suspension or as LED lamp fixed with mounting brackets/springs). This aluminium profile can be used to install application-specific.

The LED profile covers opal/satinised (translucence 65%) or clear (translucence 85%) are made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

Covers also available in 6 m length!

This LED profiles are ideally suited as an LED light source in residential and office furniture, home accessories, display cases, shelves and stairs and of course on walls and ceilings, among other things, due to their small dimensions and low weight.

Das PL1 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales und flaches Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit dem PL10 Aufbauprofil und Kabel-Universalkanal auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montageklammern/-federn) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.


Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) oder Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!


Aufgrund der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes sind diese LED Profile unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen sowie an Treppenstufen und selbstverständlich an Wänden und Decken geeignet.

GALAXY profiles


Perfect Light Lines

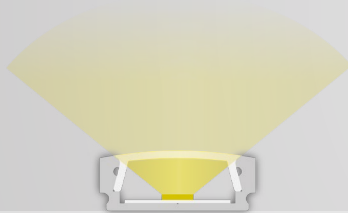


PL1 + C1

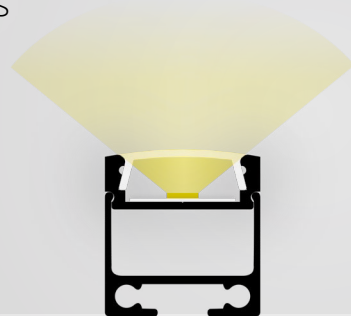

PL1 + PL10 + C1

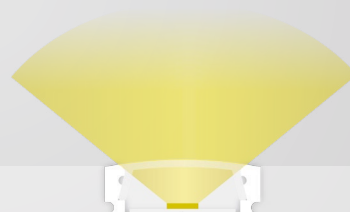

PL1 + C2

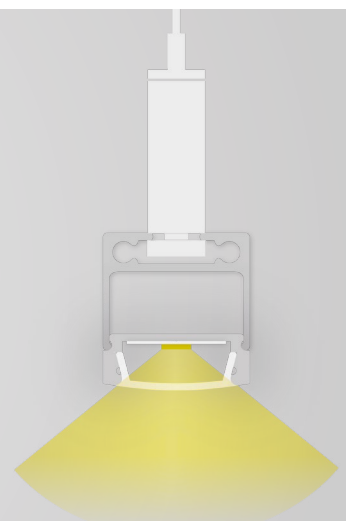

PL1 + PL10 + C2 + ZO3



PL1



GALAXY[®] profiles

max.
12 mm

OEM

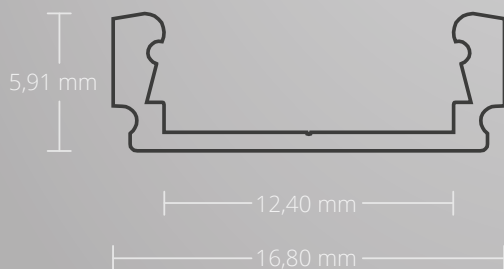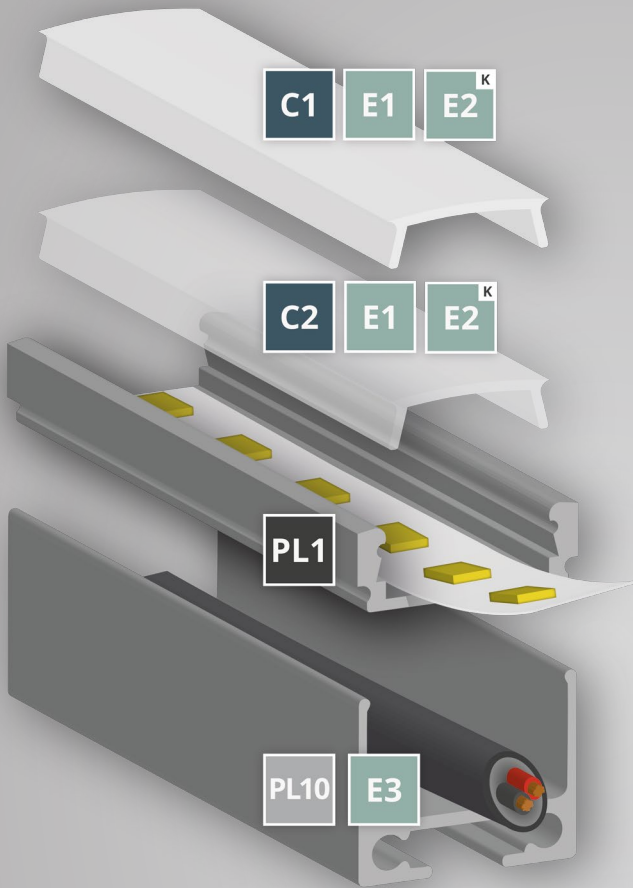

COVERS | ABDECKUNGEN

C1	200 cm	Item No. Art. Nr. 8600004	Item No. Art. Nr. 300 cm 8600026
	300 cm		600 cm 8600037
	600 cm		
C2	200 cm	Item No. Art. Nr. 8600003	

END CAPS | ENDKAPPEN






GRAY GRAU	E1	Item No. Art. Nr. 8106015	E2	Item No. Art. Nr. 8106110
WHITE WEISS	E1W	Item No. Art. Nr. 8106017	E2W	Item No. Art. Nr. 8106111
BLACK SCHWARZ	E1B	Item No. Art. Nr. 8106018	E2B	Item No. Art. Nr. 8106112

PROFILE

PL1	200 cm	Item No. Art. Nr. 8106012		Z01	Item No. Art. Nr. 8106210
	550 cm	Item No. Art. Nr. 8106016		PL10.1	Item No. Art. Nr. 10 cm 8101085
WHITE WEISS	200 cm	Item No. Art. Nr. 8106013			200 cm 8101080
BLACK SCHWARZ	200 cm	Item No. Art. Nr. 8106014			

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10	Item No. Art. Nr. 8107012	E3	Item No. Art. Nr. 8106010
WHITE WEISS	200 cm	Item No. Art. Nr. 8107013	
BLACK SCHWARZ	200 cm	Item No. Art. Nr. 8107014	

     

PL1



PL1 SURFACE | AUFBAU

flat | flach | LED Stripes max. 12 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
16,80 mm x 5,91 mm | 158 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8106022

550 cm Item No. | Art. Nr. 8106016

200 cm | WHITE/WEISS RAL 9010 Item No. | Art. Nr. 8106013

200 cm | BLACK/SCHWARZ RAL 9005 Item No. | Art. Nr. 8106014

Z01 Mounting Clips | Montageklammer Item No. | Art. Nr. 8106210

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 10 cm Item No. | Art. Nr. 8101085

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 200 cm Item No. | Art. Nr. 8101080


max.
12 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN

 

C1 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600004

300 cm Item No. | Art. Nr. 8600026

600 cm Item No. | Art. Nr. 8600037



C2 transparent | klar | 85 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600003

END CAPS | ENDKAPPEN



E1

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8106015

White | Weiß Item No. | Art. Nr. 8106017

Black | Schwarz Item No. | Art. Nr. 8106018



E2 Cable | Kabel

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8106110

White | Weiß Item No. | Art. Nr. 8106111

Black | Schwarz Item No. | Art. Nr. 8106112

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



PL10 cable universal duct | Kabel-Universalkanal

200 cm | Item No. | Art. Nr. 8107012

WHITE/WEISS RAL 9010 Item No. | Art. Nr. 8107013

BLACK/SCHWARZ RAL 9005 Item No. | Art. Nr. 8107014

CONNECTER | VERBINDER Z10 180° Item No. | Art. Nr. 8301504

CONNECTER | VERBINDER Z11 90° Item No. | Art. Nr. 8301505



E3 Aluminium

2 PCS/STK

incl. screws | inkl. Schraube
Item No. | Art. Nr. 8106010



Z06 Aluminium

Spring-Gripper
Montagefeder

Item No. | Art. Nr. 8251001



Z03 Aluminium 1,5 m

Hanging Wire System

Seilabhängung | Set | 75 kg

Item No. | Art. Nr. 8301502



Z05 Aluminium

Gripper Set

Gelenkgripper Set

Item No. | Art. Nr. 8301501

PL2



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

NEW Now also available in white and black!
Jetzt auch in Weiß und Schwarz erhältlich!

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
Treppenstufen und -Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

PL2



PL2

SURFACE | AUFBAU

flat | flach | LED Stripes max. 12 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8106012

Al
ex



max. 12 mm

max.
12 mm



OEM



The PL2 LED SURFACE Profile has a particularly narrow design and is designed for LED flexstrips with a maximum width of 12 mm and is universally used in interior areas (in conjunction with the PL10 construction profile and cable universal duct also as a stand-alone LED pendant lamp with cord suspension or as LED lamp fixed with mounting brackets/springs). This aluminium profile can be used to install application-specific.

The LED profile covers opal/satinised (translucence 65%) or clear (translucence 85%) are made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

Covers also available in 6m length!

This LED profile also has a larger heat sink due to its greater interior height compared to the PL1 LED SURFACE Profile and can thus be equipped with more powerful LED flexstrips without having to sacrifice homogeneous LED light lines (no pinpoint of light but rather continuous lines of light). This LED profile is ideally suited as an LED light source in residential and office furniture, home accessories, display cases, shelves and stairs and of course on walls and ceilings, among other things, due to their small dimensions and low weight.


Das PL2 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit dem PL10 Aufbauprofil und Kabel-Universalkanal auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montageklammern/-federn) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) oder Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.


Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Dieses LED Profil hat aufgrund seiner im Vergleich zum PL1 LED AUFBAU-Profil größeren Innenhöhe auch einen größeren Kühlkörper und kann somit mit stärkeren LED Flexbändern bestückt werden, ohne dabei auf homogene LED Lichtlinien verzichten zu müssen (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie). Wegen der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes ist dieses Profilsystem unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen sowie an Treppenstufen und selbstverständlich an Wänden und Decken geeignet.


GALAXY profiles

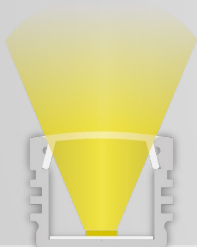


PL2 + C2

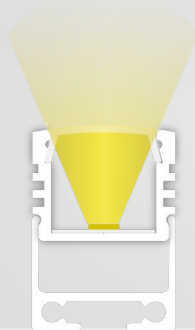

PL2 + PL10 + C1

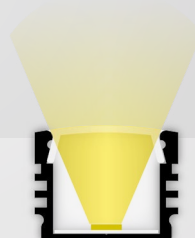


PL2 + PL10 + C1

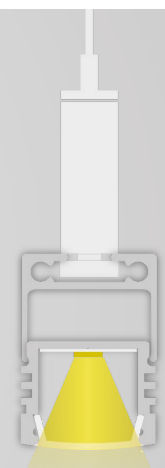

PL2 + PL10 + C1 + ZO3

PL2

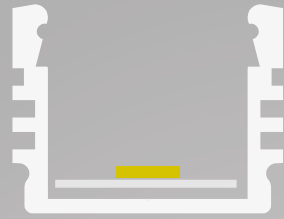



12,40 mm

GALAXY[®] profiles

max.
12 mm



OEM

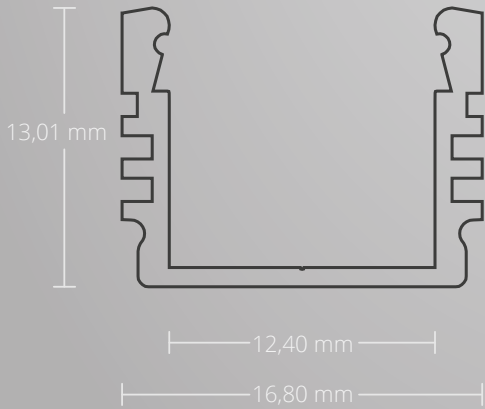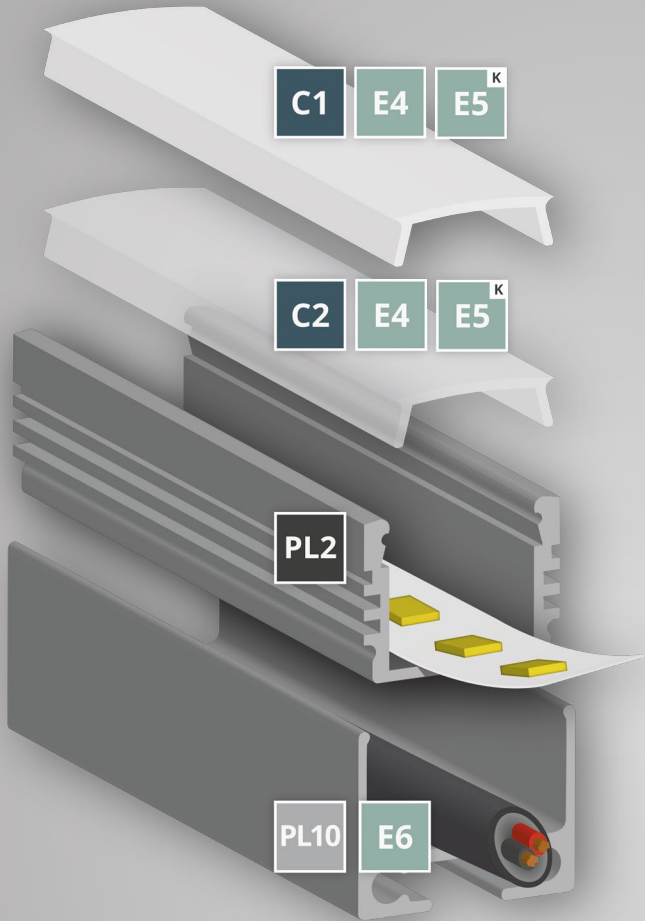



COVERS | ABDECKUNGEN

C1	200 cm	Item No. Art. Nr. 8600004	Item No. Art. Nr. 300 cm 8600026
	300 cm		600 cm 8600037
	600 cm		
C2	200 cm	Item No. Art. Nr. 8600003	

END CAPS | ENDKAPPEN





GRAY GRAU	E4	Item No. Art. Nr. 8106125	E5	Item No. Art. Nr. 8106020
WHITE WEISS	E4W	Item No. Art. Nr. 8106126	E5W	Item No. Art. Nr. 8106027
BLACK SCHWARZ	E4B	Item No. Art. Nr. 8106127	E5B	Item No. Art. Nr. 8106028

PROFILE

PL2	200 cm	Item No. Art. Nr. 8106022		Z01	Item No. Art. Nr. 8106210
	550 cm	Item No. Art. Nr. 8106026			PL10.1
WHITE WEISS	200 cm	Item No. Art. Nr. 8106023			
BLACK SCHWARZ	200 cm	Item No. Art. Nr. 8106024			

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10	Item No. Art. Nr. 8107012	E6	Item No. Art. Nr. 8106115
WHITE WEISS	200 cm	Item No. Art. Nr. 8107013	
BLACK SCHWARZ	200 cm	Item No. Art. Nr. 8107014	

    

PL2



PL2 SURFACE | AUFBAU

high | hoch | LED Stripes max. 12 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
16,80 mm x 13,01 mm | 282 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8106022

550 cm Item No. | Art. Nr. 8106026

200 cm | WHITE/WEISS RAL 9010 Item No. | Art. Nr. 8106023

200 cm | BLACK/SCHWARZ RAL 9005 Item No. | Art. Nr. 8106024

Z01 Mounting Clips | Montageklammer Item No. | Art. Nr. 8106210

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 10 cm Item No. | Art. Nr. 8101085

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 200 cm Item No. | Art. Nr. 8101080


max.
12 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN

 

C1 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600004

300 cm Item No. | Art. Nr. 8600026

600 cm Item No. | Art. Nr. 8600037



C2 transparent | klar | 85 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600003

END CAPS | ENDKAPPEN



E4

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8106125

White | Weiß Item No. | Art. Nr. 8106126

Black | Schwarz Item No. | Art. Nr. 8106127



E5 Cable | Kabel

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8106020

White | Weiß Item No. | Art. Nr. 8106027

Black | Schwarz Item No. | Art. Nr. 8106028

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



PL10 cable universal duct | Kabel-Universalkanal

200 cm | Item No. | Art. Nr. 8107012

WHITE/WEISS RAL 9010 Item No. | Art. Nr. 8107013

BLACK/SCHWARZ RAL 9005 Item No. | Art. Nr. 8107014

CONNECTER | VERBINDER Z10 180° Item No. | Art. Nr. 8301504

CONNECTER | VERBINDER Z11 90° Item No. | Art. Nr. 8301505



E6 Aluminium

2 PCS/STK

incl. screws | inkl. Schraube

Item No. | Art. Nr. 8106115



Z06 Aluminium

Spring-Gripper

Montagefeder

Item No. | Art. Nr. 8251001



Z03 Aluminium 1,5 m

Hanging Wire System

Seilabhängung | Set | 75 kg

Item No. | Art. Nr. 8301502



Z05 Aluminium

Gripper Set

Gelenkgripper Set

Item No. | Art. Nr. 8301501

PL3



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
Wohnaccessoires
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Wet rooms | Nasszellen
- Stairs and railings
Treppenstufen und -Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PL3

RECESSED | EINBAU

high/wings | hoch/Flügel | LED Stripes max. 12 mm
200 cm Item No. | Art. Nr. 8106032

Al
ex



max. 12 mm

max.
12 mm



OEM



PL3 LED RECESSED Profile has a particularly narrow design, is designed for LED flexstrips with a maximum width of 12 mm and is universally used in the Interior areas.

The LED profile covers opal/satinised (translucence 65%) or clear (translucence 85%) are made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output (no pinpoint spots of light, but rather continuous line of light).

Covers also available in 6m length!

These LED RECESSED Profiles are barely visible inserted/sunk in walls and ceilings with plaster, stone or concrete panels as well as wood panelling (optionally with the additional cable universal duct PL10) due to their small dimensions and low weight. They can be installed in pre-milled furniture. They are thus ideal LED light sources in residential and office furniture, home accessories, display cases, shelves, stairs and, of course, on walls and ceilings.

Das PL3 LED EINBAU-Profil hat ein besonders schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt.


Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) oder Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie).

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!


Diese LED EINBAU-Profile werden aufgrund ihrer kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes in Wänden und Decken mit Gips-, Stein- oder Betonplatten sowie Holzverkleidungen kaum sichtbar versenkt (optional mit dem zusätzlichen Kabel-Universalkanal PL10). Sie können auch in vorgefräste Möbel installiert werden. Sie sind somit ideale LED Lichtquellen in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen, an Treppenstufen und selbstverständlich an Wänden und Decken.

GALAXY profiles

Perfect Light Lines

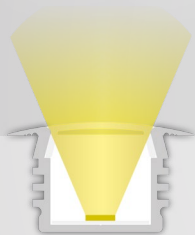


PL3 + C2

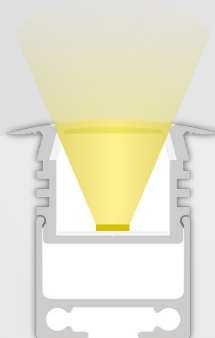

PL3 + C1

PL3

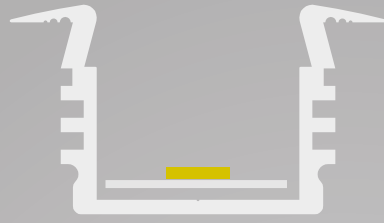


12,40 mm

GALAXY[®] profiles

max.
12 mm

OEM

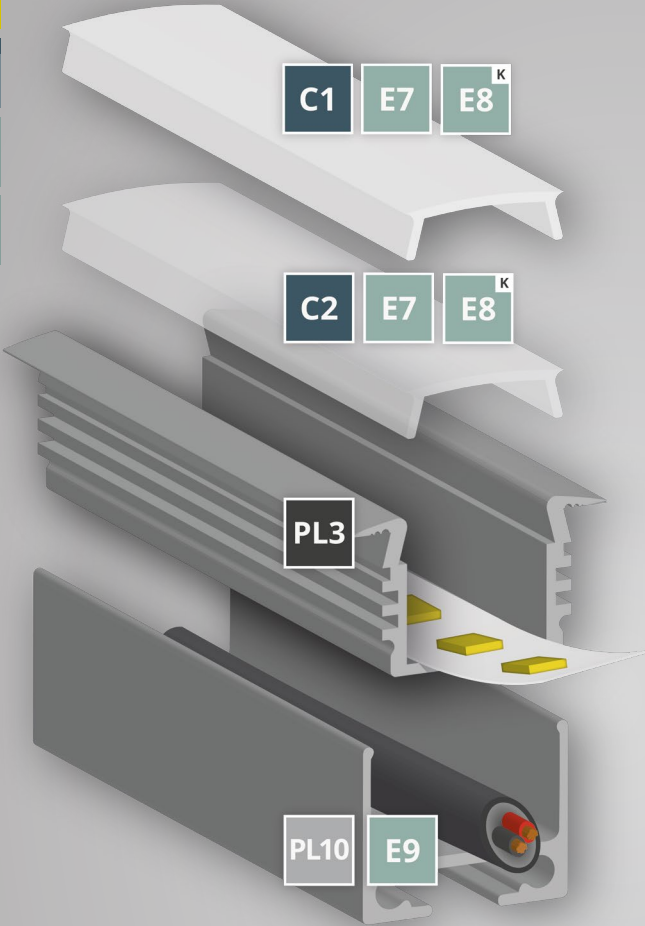

COVERS | ABDECKUNGEN

C1	200 cm	Item No. Art. Nr.	Item No. Art. Nr.
		8600004	300 cm 8600026
			600 cm 8600037
C2	200 cm	Item No. Art. Nr.	
		8600003	

END CAPS | ENDKAPPEN


E7	Item No. Art. Nr.	E8	Item No. Art. Nr.
	8106135		8106030

PROFILE

PL3	Item No. Art. Nr.		Z01
	8106032		Item No. Art. Nr.
			PL10.1
			Item No. Art. Nr.
			10 cm 8101085 200 cm 8101080

LINEAR LED LAMP | LINEARE LED LEUCHE

PL10	Item No. Art. Nr.	E9	Item No. Art. Nr.
	8107012		8106120
	Z06		Z10
	Item No. Art. Nr.		Item No. Art. Nr.
	8251001		8301504
	Z11		
	Item No. Art. Nr.		
	8301505		

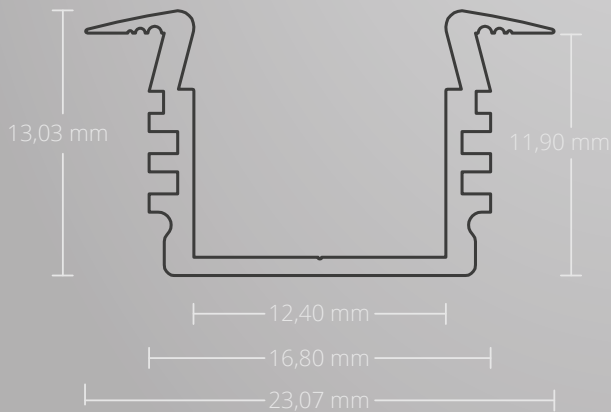

PL3



PL3 RECESSED | EINBAU

high/wings | hoch/Flügel | LED Stripes max. 12 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
23,07 mm x 13,03 mm | 290 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8106032

Z01 Mounting Clips | Montageklammer Item No. | Art. Nr. 8106210

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 10 cm Item No. | Art. Nr. 8101085

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 200 cm Item No. | Art. Nr. 8101080

max.
12 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN




C1 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600004

300 cm Item No. | Art. Nr. 8600026

600 cm Item No. | Art. Nr. 8600037

 

C2 transparent | klar | 85 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600003

END CAPS | ENDKAPPEN



E7

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8106135



E8 Cable | Kabel

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8106030

LINEAR LED LAMP | LINEARE LED LEUCHE



PL10 cable universal duct | Kabel-Universalkanal

200 cm | Item No. | Art. Nr. 8107012

CONNECTER | VERBINDER Z10 180° Item No. | Art. Nr. 8301504

CONNECTER | VERBINDER Z11 90° Item No. | Art. Nr. 8301505



E9 Aluminium

2 PCS/STK

incl. screws | inkl. Schraube
Item No. | Art. Nr. 8106120



Z06 Aluminium

Spring-Gripper

Montagefeder

Item No. | Art. Nr. 8251001

PL5



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT


NEW Now also available in white and black!
Jetzt auch in Weiß und Schwarz erhältlich!

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
Treppenstufen und -Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

PL5

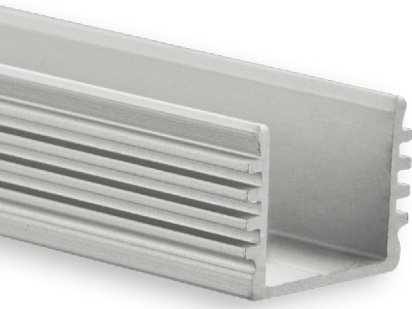

PL5

SURFACE | AUFBAU

high | hoch | LED Stripes max. 12 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8105201

Al
ex



max. 12 mm

max.
12 mm



OEM



The PL5 LED SURFACE Profile has a particularly narrow design and is designed for LED flexstrips with a maximum width of 12 mm and is universally used in interior areas (in conjunction with the PL10 construction profile and cable universal duct also as a stand-alone LED pendant lamp with cord suspension or as LED lamp fixed with mounting brackets/springs). This aluminium profile can be used to install application-specific.

The LED profile covers opal/satinised (translucence 65%) are made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output (no pinpoints of light, but rather a continuous line of light).

Covers also available in 6m length!

This LED SURFACE Profile can be fitted with four different plastic covers - flat, high or round cover. All three covers enclosed the CONSTRUCTION profile on the open side. Thus only the LED light bar is visible. With the flat cover, the light shines in one direction, however, with the high and round cover, the light illuminates the LED stripes in three directions (also on the side).

The PL5 LED SURFACE Profile has a large heat sink and can therefore be equipped with stronger LED flexstrips. It is ideally suited as an LED light source in residential and office furniture, home accessories, display cases, shelves and stairs and of course on walls and ceilings, among other things, due to their small dimensions and low weight.

Das PL5 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit dem PL10 Aufbauprofil und Kabel-Universalkanal auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montageklammern/-federn) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie).


Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Dieses LED AUFBAU-Profil kann mit drei unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen bestückt werden – flache, hohe oder runde Abdeckung. Alle drei Abdeckungen umschließen das AUFBAU-Profil an der offenen Seite. Somit ist nur noch die LED Lichtleiste sichtbar. Bei der flachen Abdeckung strahlt das Licht in eine Richtung, hingegen bei der hohen und runden Abdeckung leuchtet das Licht der LED Stripes in drei Richtungen (auch seitlich).


Das PL5 LED AUFBAU-Profil hat einen großen Kühlkörper und kann somit mit stärkeren LED Flexbändern bestückt werden. Wegen der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes ist es unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen sowie an Treppenstufen, Regalen, Wänden und Decken geeignet.

GALAXY profiles


Perfect Light Lines

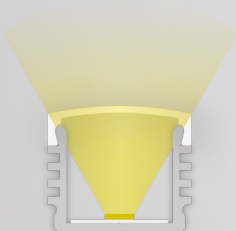


PL5 + C3

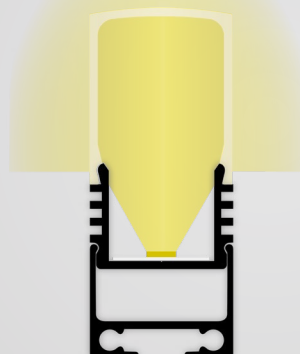

PL5 + PL10 + C4

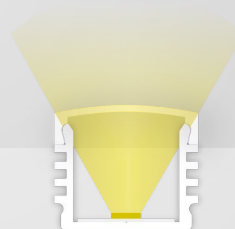


PL5 + C3

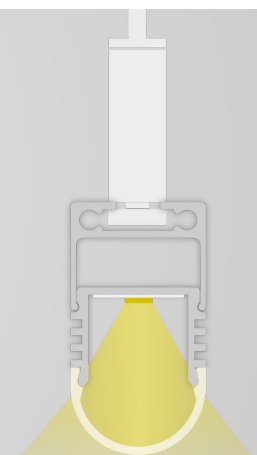

PL5 + PL10 + C5 + ZO3
37

PL5

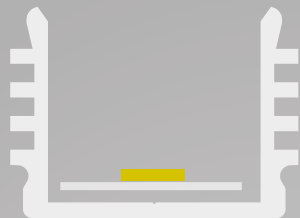



12,40 mm

GALAXY[®] profiles

max.
12 mm



OEM

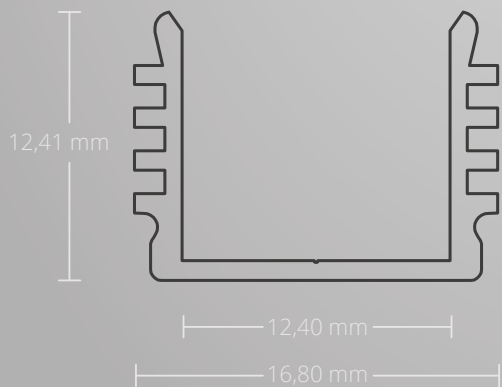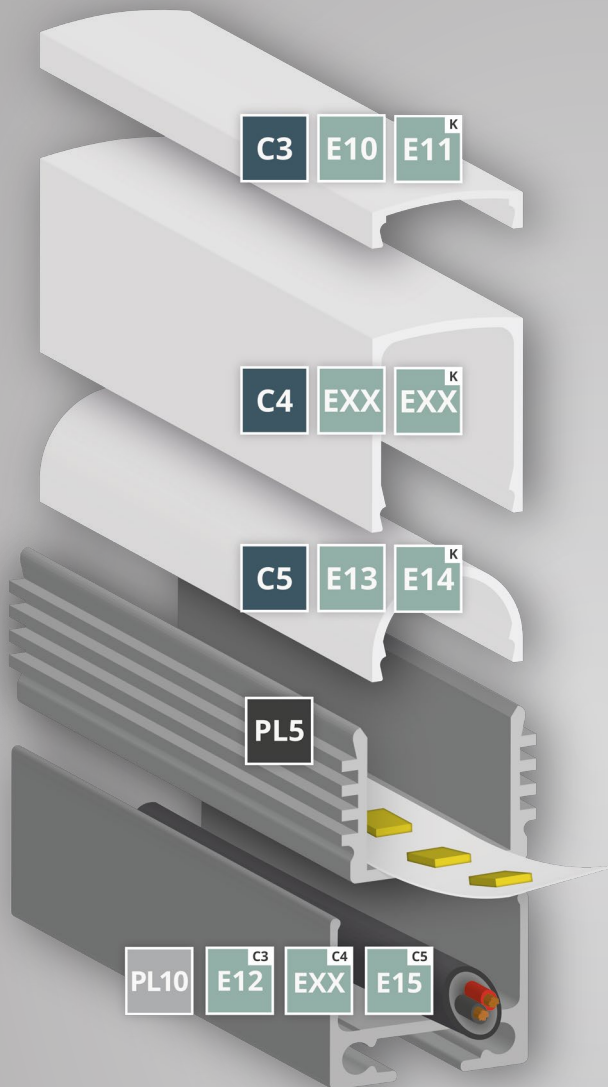


COVERS | ABDECKUNGEN

C3	200 cm	Item No. Art. Nr.	Item No. Art. Nr.
	300 cm	8600005	8600027
	600 cm		8600038
C4	200 cm	Item No. Art. Nr.	C5 200 cm Item No. Art. Nr.
		8600006	

END CAPS | ENDKAPPEN

C3	GRAY GRAU	E10	Item No. Art. Nr.	E11	Item No. Art. Nr.
			8106050		8106052
	WHITE WEISS	E10W	Item No. Art. Nr.	E11W	Item No. Art. Nr.
		8106049		8106053	
	BLACK SCHWARZ	E10B	Item No. Art. Nr.	E11B	Item No. Art. Nr.
		8106051		8106054	
C4		EXX	Item No. Art. Nr.	EXX	Item No. Art. Nr.
			XXXXXXXX		XXXXXXXX
C5	GRAY GRAU	E13	Item No. Art. Nr.	E14	Item No. Art. Nr.
			8106155		8106057
	WHITE WEISS	E13W	Item No. Art. Nr.	E14W	Item No. Art. Nr.
		8106156		8106058	
	BLACK SCHWARZ	E13B	Item No. Art. Nr.	E14B	Item No. Art. Nr.
		8106157		8106059	

PROFILE

PL5	200 cm	Item No. Art. Nr.		Z01	Item No. Art. Nr.
		8105201			8106210
	WHITE WEISS	200 cm		Item No. Art. Nr.	PL10.1
		8105203		10 cm 8101085	
	BLACK SCHWARZ	200 cm	Item No. Art. Nr.	200 cm 8101080	
		8105204			

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10	200 cm	Item No. Art. Nr.	C3 E12	Item No. Art. Nr.	
		8107012			8106025
C4 EXX		Item No. Art. Nr.	C5 E15	Item No. Art. Nr.	
		XXXXXXXX			8106055
WHITE WEISS	200 cm	Item No. Art. Nr.	BLACK SCHWARZ	200 cm	Item No. Art. Nr.
		8107013			8107014



Z06
Item No. | Art. Nr.
8251001



Z10
Item No. | Art. Nr.
8301504




Z11
Item No. | Art. Nr.
8301505



Z03
Item No. | Art. Nr.
8301502

Z05
Item No. | Art. Nr.
8301501

PL5

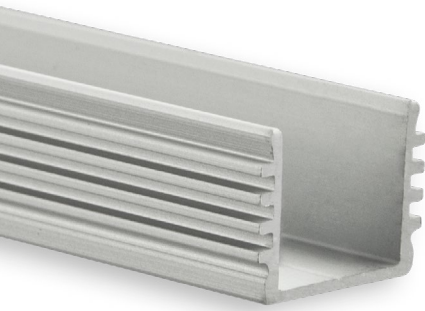

PL5 SURFACE | AUFBAU

high | hoch | LED Stripes max. 12 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
16,80 mm x 12,41 mm | 246 g

200 cm Item No. | Art. 8105201

200 cm | WHITE/WEISS RAL 9010 Item No. | Art. Nr. 8105203

200 cm | BLACK/SCHWARZ RAL 9005 Item No. | Art. Nr. 8105204

Z01 Mounting Clips | Montageklammer Item No. | Art. Nr. 8106210

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 10 cm Item No. | Art. Nr. 8101085

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 200 cm Item No. | Art. Nr. 8101080


max.
12 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN

 


C3 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 16,80 mm x 4,63 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600005

300 cm Item No. | Art. Nr. 8600027


600 cm Item No. | Art. Nr. 8600038

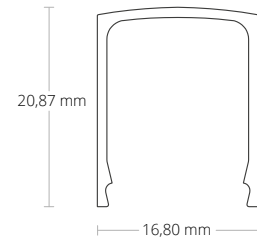

C4 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 16,80 mm x 20,87 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600006

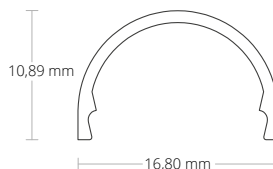

C5 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 16,80 mm x 4,63 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600007

END CAPS | ENDKAPPEN

C3



E10

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8106050

White | Weiß Item No. | Art. Nr. 8106049

Black | Schwarz Item No. | Art. Nr. 8106051

E11 Cable | Kabel

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8106052

White | Weiß Item No. | Art. Nr. 8106053

Black | Schwarz Item No. | Art. Nr. 8106054



PL5

max.
12 mm



OEM



END CAPS | ENDKAPPEN

C4

EXX

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. XXXXXXX

White | Weiß Item No. | Art. Nr. XXXXXXX

Black | Schwarz Item No. | Art. Nr. XXXXXXX

EXX Cable | Kabel

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. XXXXXXX

White | Weiß Item No. | Art. Nr. XXXXXXX

Black | Schwarz Item No. | Art. Nr. XXXXXXX

C5

E13

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8106155

White | Weiß Item No. | Art. Nr. 8106156

Black | Schwarz Item No. | Art. Nr. 8106157



E14 Cable | Kabel

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8106057

White | Weiß Item No. | Art. Nr. 8106058

Black | Schwarz Item No. | Art. Nr. 8106059

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHE



PL10 cable universal duct | Kabel-Universalkanal

200 cm | Item No. | Art. Nr. 8107012

WHITE/WEISS RAL 9010 Item No. | Art. Nr. 8107013

BLACK/SCHWARZ RAL 9005 Item No. | Art. Nr. 8107014

CONNECTER | VERBINDER Z10 180° Item No. | Art. Nr. 8301504

CONNECTER | VERBINDER Z11 90° Item No. | Art. Nr. 8301505



C3 E12 Aluminium

2 PCS/STK

incl. screws | inkl. Schraube

Item No. | Art. Nr. 8106025

C4 EXX Aluminium

2 PCS/STK

incl. screws | inkl. Schraube

Item No. | Art. Nr. XXXXXXX



C5 E15 Aluminium

2 PCS/STK

incl. screws | inkl. Schraube

Item No. | Art. Nr. 8106055



Z06 Aluminium

Spring-Gripper

Montagefeder

Item No. | Art. Nr. 8251001



Z03 Aluminium 1,5 m

Hanging Wire System

Seilabhängung | Set | 75 kg

Item No. | Art. Nr. 8301502



Z05 Aluminium

Gripper Set

Gelenkgripper Set

Item No. | Art. Nr. 8301501

PL5

max.
12 mm



OEM



PL6

max.
12 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
Treppenstufen und -Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PL6

SURFACE | AUFBAU

flat | flach | LED Stripes max. 12 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8106062

Al
ex



max. 12 mm

max.
12 mm



OEM



The PL6 LED SURFACE Profile has a particularly narrow and flat design and is designed for LED flexstrips with a maximum width of 12 mm and is universally used in interior areas (in conjunction with the PL10 construction profile and cable universal duct also as a stand-alone LED pendant lamp with cord suspension or as LED lamp fixed with mounting brackets/springs). This aluminium profile can be used to install application-specific.

The LED profile covers opal/satinised (translucence 65%) are made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

This LED SURFACE Profile can be fitted with four different plastic covers - flat, high or round cover. All three covers enclosed the CONSTRUCTION profile on the open side. Thus only the LED light bar is visible. For all covers, the LED stripes light in three directions (also on the side). The interior height (distance between LED chips and cover) is matched with the high and round cover for a continuous line of light - no pinpoints of light!

Covers also available in 6m length!

The PL6 LED SURFACE Profile is extremely flat and thus fits very well into the environment. This is ideally suited as an LED light source in residential and office furniture, home accessories, display cases, shelves and stairs and on walls and ceilings, among other things, due to their small dimensions and low weight.

Das PL6 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales und flaches Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit dem PL10 Aufbauprofil und Kabel-Universalkanal auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montageklammern/-federn) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.


Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. Dieses LED AUFBAU-Profil kann mit drei unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen bestückt werden – flache, hohe oder runde Abdeckung. Alle drei Abdeckungen umschließen das AUFBAU-Profil an der offenen Seite. Somit ist nur noch die LED Lichtleiste sichtbar. Bei allen Abdeckungen leuchtet das Licht der LED Stripes in drei Richtungen (auch seitlich). Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED Chips und Abdeckung) ist bei der hohen und runden Abdeckung für eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte!

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!


Das PL6 LED AUFBAU-Profil ist ultraflach und fügt sich somit sehr gut in die Umgebungsbedingungen ein. Wegen der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes ist es unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen sowie an Treppenstufen, Wänden und Decken geeignet.

GALAXY profiles

Perfect Light Lines

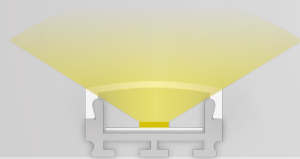


PL6 + C3

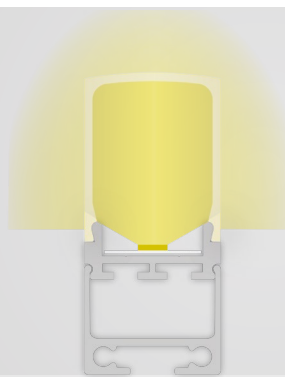

PL6 + PL10 + C4



PL6 + C3

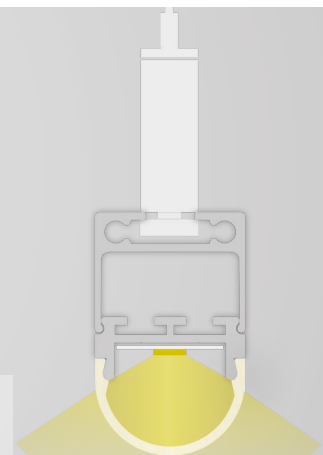

PL6 + PL10 + C5 + ZO3

PL6




12,40 mm

GALAXY[®] profiles

max.
12 mm

OEM

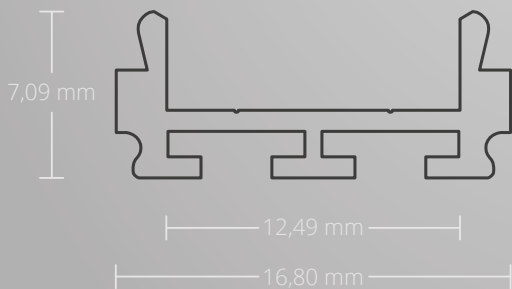

COVERS | ABDECKUNGEN

C3	200 cm	Item No. Art. Nr. 8600005	Item No. Art. Nr. 300 cm 8600027 600 cm 8600038
C4		Item No. Art. Nr. 8600006	C5 Item No. Art. Nr. 8600007

END CAPS | ENDKAPPEN

C3	EXX	Item No. Art. Nr. XXXXXXXX	EXX Item No. Art. Nr. XXXXXXXX
C4	E16	Item No. Art. Nr. 8106068	E17 Item No. Art. Nr. 8106063
C5	E19	Item No. Art. Nr. 8106067	E20 Item No. Art. Nr. 8106168

PROFILE

PL6	Item No. Art. Nr. 8106062	Z01 Item No. Art. Nr. 8106210
		PL10.1 Item No. Art. Nr. 10 cm 8101085 200 cm 8101080
Z12	Item No. Art. Nr. 8301506	Z13 Item No. Art. Nr. 8301507

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10	Item No. Art. Nr. 8107012	C3 EXX Item No. Art. Nr. XXXXXXXX
C4 E18	Item No. Art. Nr. 8106064	C5 E21 Item No. Art. Nr. 8106130
Z06	Item No. Art. Nr. 8251001	Z03 Item No. Art. Nr. 8301502
Z10	Item No. Art. Nr. 8301504	Z05 Item No. Art. Nr. 8301501
Z11	Item No. Art. Nr. 8301505	

PL6



PL6 SURFACE | AUFBAU

high | hoch | LED Stripes max. 12 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
16,80 mm x 7,09 mm | 220 g

200 cm Item No. | Art. 8106062

Z01 Mounting Clips | Montageklammer Item No. | Art. Nr. 8106210

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 10 cm Item No. | Art. Nr. 8101085

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 200 cm Item No. | Art. Nr. 8101080

CONNECTER | VERBINDER Z12 180° Item No. | Art. Nr. 8301506

CONNECTER | VERBINDER Z13 90° Item No. | Art. Nr. 8301507

max.
12 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN




C3 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 16,80 mm x 4,63 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600005

300 cm Item No. | Art. Nr. 8600027


600 cm Item No. | Art. Nr. 8600038

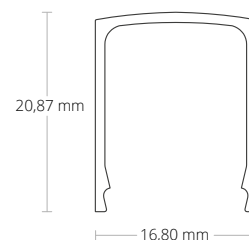

C4 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 16,80 mm x 20,87 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600006

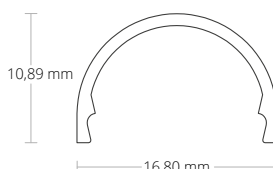

C5 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 16,80 mm x 4,63 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600007

END CAPS | ENDKAPPEN

C3

EXX

PVC | 1 PCS/STK

GALAXY profiles **Gray | Grau** Item No. | Art. Nr. XXXXXXX

C3

EXX Cable | Kabel

PVC | 1 PCS/STK

GALAXY profiles **Gray | Grau** Item No. | Art. Nr. XXXXXXX

PL6

max.
12 mm



OEM



END CAPS | ENDKAPPEN

C4



E16

PVC | 1 PCS/STK
Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8106068

C4



E17 Cable | Kabel

PVC | 1 PCS/STK
Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8106063

C5



E19

PVC | 1 PCS/STK
Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8106067

C5



E20 Cable | Kabel

PVC | 1 PCS/STK
Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8106168

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHE



PL10 cable universal duct | Kabel-Universalkanal

200 cm | Item No. | Art. Nr. 8107012

CONNECTER | VERBINDER Z10 180° Item No. | Art. Nr. 8301504

CONNECTER | VERBINDER Z11 90° Item No. | Art. Nr. 8301505

C3 EXX Aluminium

2 PCS/STK
incl. screws | inkl. Schraube
Item No. | Art. Nr. XXXXXXX



C4 E18 Aluminium

2 PCS/STK
incl. screws | inkl. Schraube
Item No. | Art. Nr. 8106064



C5 E21 Aluminium

2 PCS/STK
incl. screws | inkl. Schraube
Item No. | Art. Nr. 8106130



Z06 Aluminium

Spring-Gripper
Montagefeder
Item No. | Art. Nr. 8251001



Z03 Aluminium 1,5 m

Hanging Wire System
Seilabhängung | Set | 75 kg
Item No. | Art. Nr. 8301502



Z05 Aluminium

Gripper Set
Gelenkgripper Set
Item No. | Art. Nr. 8301501

PL6

max.
12 mm



OEM



PL7

max.
12 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall or ceiling mounting
Wand-, Deckenmontage
- Home accessories
Wohnaccessoires
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Façades, balconies and terraces
Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

PL7



PL7 ROUND | RUND

LED Stripes max. 12 mm
200 cm Item No. | Art. Nr. 8106072

Al
ex



max. 12 mm

max.
12 mm



OEM



The PL7 LED ROUND profile is designed for LED flexstrips with a maximum width of 12 mm and is universally used in interior areas (in conjunction with the PL10 construction profile and cable universal duct also as a stand-alone LED pendant lamp with cord suspension or as LED lamp fixed with mounting brackets/springs).

The LED profile covers opal/satinised (translucence 65%) or clear (translucence 85%) are made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output (no pinpoints of light, but rather continuous line of light).

Covers also available in 6m length!

The PL7 LED ROUND profile is dimensioned small and is ideally suited as an LED light source in residential and office rooms as well as retail shops and hotel/gastronomy businesses, among other things, due to its low weight.

Das PL7 LED RUND-Profil ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit dem PL10 Aufbauprofil und Kabel-Universalkanal auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montageklammern/-federn) eingesetzt.


Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) oder Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie).

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Das PL7 LED RUND-Profil ist klein dimensioniert und aufgrund des geringen Gewichtes unter anderem als LED Lichtquelle in Wohn- und Büroräumen sowie im Einzelhandel und der Hotellerie/Gastronomie geeignet.

GALAXY profiles


Perfect Light Lines

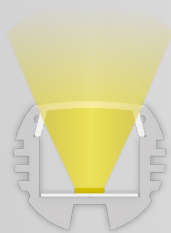

PL7 + C2




PL7 + PL10 + C1

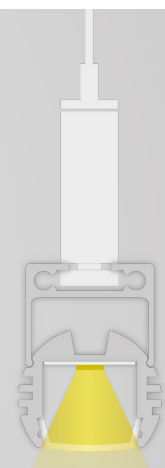

PL7 + PL10 + C1 + ZO3

PL7

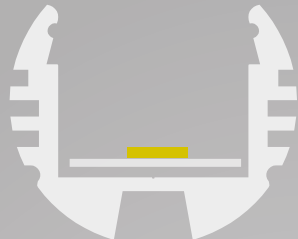



12,40 mm

GALAXY[®] profiles

max.
12 mm



OEM

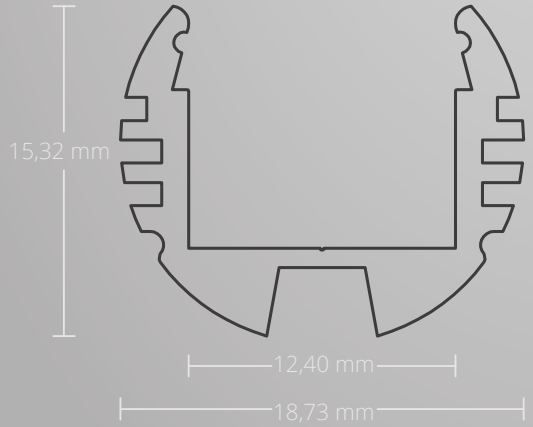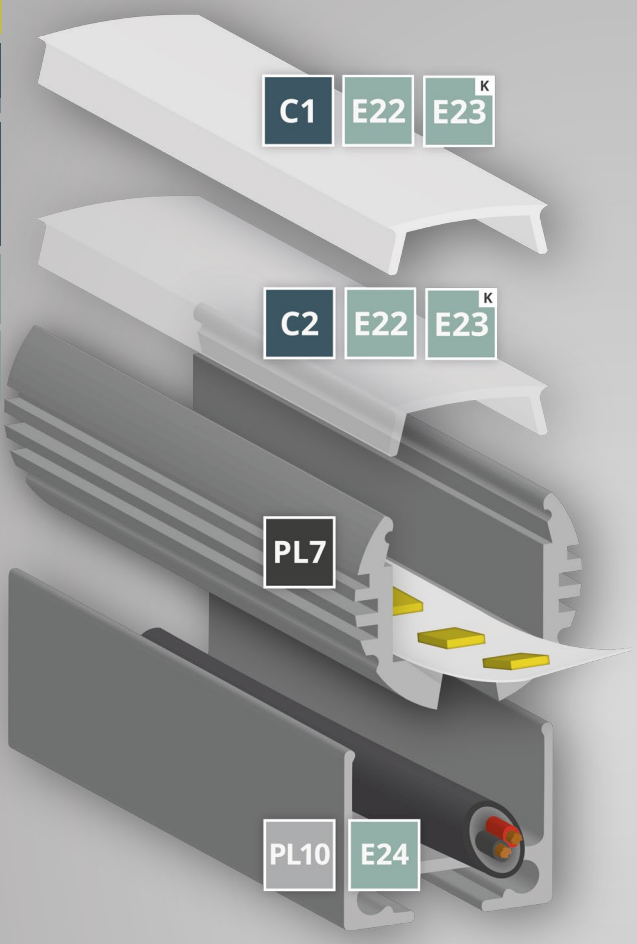

COVERS | ABDECKUNGEN

C1 200 cm Item No. | Art. Nr. 8600004
 Item No. | Art. Nr. 300 cm 8600026
 600 cm 8600037

C2 200 cm Item No. | Art. Nr. 8600003

END CAPS | ENDKAPPEN

E22 Item No. | Art. Nr. 8106175

E23 Item No. | Art. Nr. 8106070

PROFILE

PL7 Item No. | Art. Nr. 8106072

Z01 Item No. | Art. Nr. 8106210

PL10.1 Item No. | Art. Nr. 10 cm 8101085
 200 cm 8101080

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10 Item No. | Art. Nr. 8107012

E24 Item No. | Art. Nr. 8106035

Z06 Item No. | Art. Nr. 8251001

Z03 Item No. | Art. Nr. 8301502

Z10 Item No. | Art. Nr. 8301504

Z11 Item No. | Art. Nr. 8301505

Z05 Item No. | Art. Nr. 8301501

PL7



PL7 ROUND | RUND

LED Stripes max. 12 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
18,73 mm x 15,32 mm | 420 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8106072

Z01 Mounting Clips | Montageklammer Item No. | Art. Nr. 8106210

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 10 cm Item No. | Art. Nr. 8101085

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 200 cm Item No. | Art. Nr. 8101080


max.
12 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN

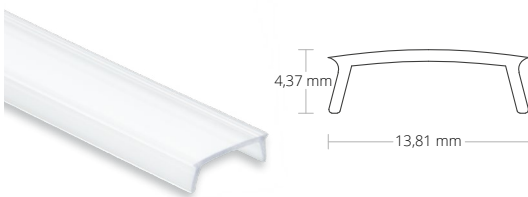


C1 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600004

300 cm Item No. | Art. Nr. 8600026

600 cm Item No. | Art. Nr. 8600037

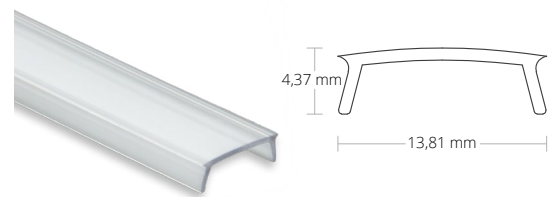

C2 transparent | klar | 85 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600003

END CAPS | ENDKAPPEN



E22

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8106175



E23 Cable | Kabel

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8106070

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHE



PL10 cable universal duct | Kabel-Universalkanal

200 cm | Item No. | Art. Nr. 8107012

CONNECTER | VERBINDER Z10 180° Item No. | Art. Nr. 8301504

CONNECTER | VERBINDER Z11 90° Item No. | Art. Nr. 8301505



E24 Aluminium

2 PCS/STK

incl. screws | inkl. Schraube
Item No. | Art. Nr. 8106035



Z06 Aluminium

Spring-Gripper

Montagefeder

Item No. | Art. Nr. 8251001



Z03 Aluminium 1,5 m

Hanging Wire System

Seilabhängung | Set | 75 kg

Item No. | Art. Nr. 8301502



Z05 Aluminium

Gripper Set

Gelenkgripper Set

Item No. | Art. Nr. 8301501

PL8

max.
12 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

NEW Now also available in white and black!
Jetzt auch in Weiß und Schwarz erhältlich!

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
Wohnaccessoires
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
Treppenstufen und -Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

PL8

PL8

RECESSED | EINBAU

flat/wings | flach/Flügel | LED Stripes max. 12 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8106082

Al
ex



max. 12 mm

max.
12 mm



OEM



PL8 LED RECESSED Profile has a particularly narrow design, is designed for LED flexstrips with a maximum width of 12 mm and is universally used in the Interior areas.

The LED profile covers opal/satinised (translucence 65%) or clear (translucence 85%) are made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

Covers also available in 6m length!

These LED RECESSED Profiles are barely visible inserted/sunk in walls and ceilings with plaster, stone or concrete panels as well as wood panelling (optionally with the additional cable universal duct PL10) due to their small dimensions and low weight. They can be installed in pre-milled furniture. They are thus ideal LED light sources in residential and office furniture, home accessories, display cases, shelves, stairs and, of course, on walls and ceilings.

Das PL8 LED EINBAU-Profil hat ein besonders schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt.


Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) oder Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!


Diese LED EINBAU-Profile werden aufgrund ihrer kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes in Wänden und Decken mit Gips-, Stein- oder Betonplatten sowie Holzverkleidungen (optional mit dem zusätzlichen Kabel-Universalkanal PL10) kaum sichtbar versenkt. Sie können auch in vorgefräste Möbel installiert werden. Sie sind somit ideale LED Lichtquellen in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen, an Treppenstufen und selbstverständlich an Wänden und Decken.

GALAXY profiles


Perfect Light Lines

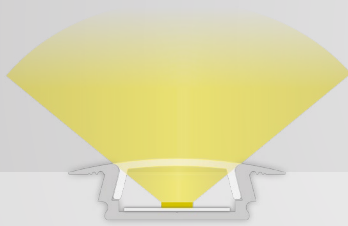

PL8 + C2

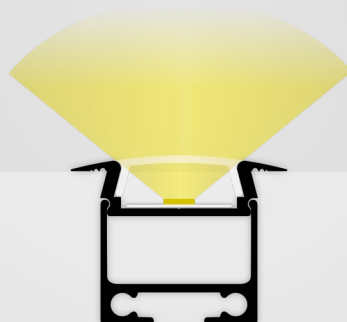

PL8 + PL10 + C2

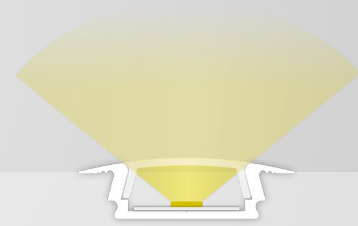

PL8 + C1



PL8



GALAXY[®] profiles

max.
12 mm

OEM

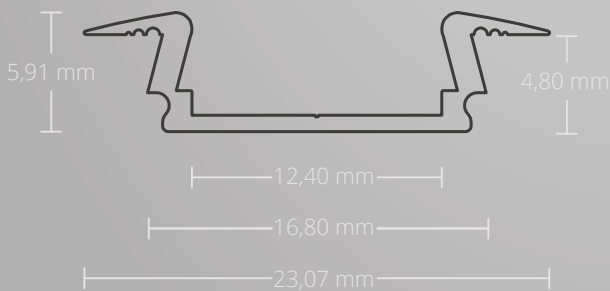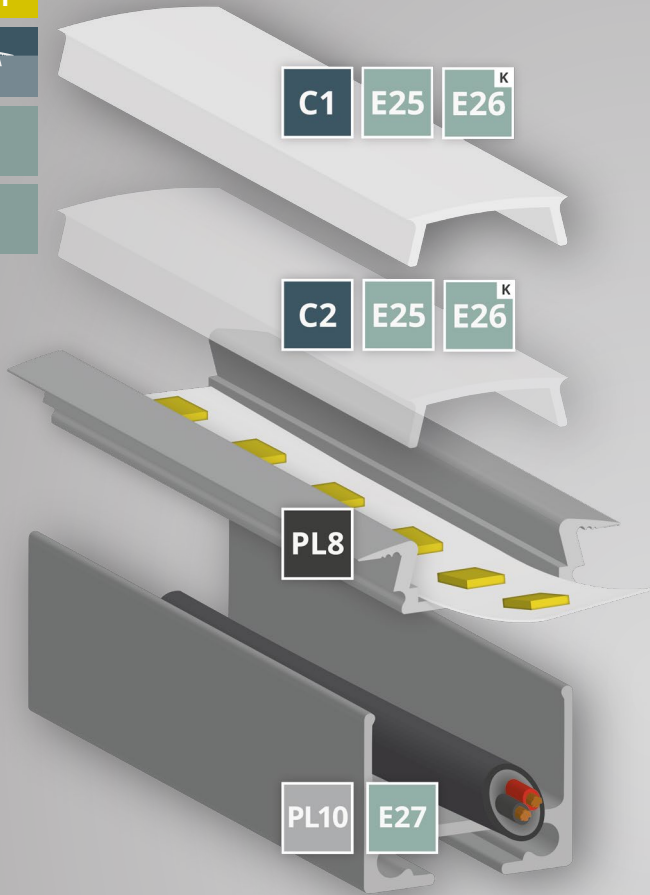

COVERS | ABDECKUNGEN

C1	200 cm	Item No. Art. Nr. 8600004	Item No. Art. Nr. 300 cm 8600026
	300 cm		600 cm 8600037
	600 cm		
C2	200 cm	Item No. Art. Nr. 8600003	

END CAPS | ENDKAPPEN

GRAY GRAU	E25	Item No. Art. Nr. 8106085	E26	Item No. Art. Nr. 8106080
WHITE WEISS	E25W	Item No. Art. Nr. 8106086	E26W	Item No. Art. Nr. 8106083
BLACK SCHWARZ	E25B	Item No. Art. Nr. 8106087	E26B	Item No. Art. Nr. 8106084

PROFILE

PL8	200 cm	Item No. Art. Nr. 8106082	Z01	Item No. Art. Nr. 8106210
WHITE WEISS	200 cm	Item No. Art. Nr. 8106088	PL10.1	Item No. Art. Nr. 10 cm 8101085 200 cm 8101080
BLACK SCHWARZ	200 cm	Item No. Art. Nr. 8106089		

LINEAR LED LAMP | LINEARE LED LEUCHE

PL10	Item No. Art. Nr. 8107012	E27	Item No. Art. Nr. 8106045
WHITE WEISS	200 cm	Item No. Art. Nr. 8107013	
BLACK SCHWARZ	200 cm	Item No. Art. Nr. 8107014	

Z06	Item No. Art. Nr. 8251001	Z10	Item No. Art. Nr. 8301504
Z11	Item No. Art. Nr. 8301505		

PL8



PL8 RECESSED | EINBAU

flat/wings | flach/Flügel | LED Stripes max. 12 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
23,07 mm x 5,91 mm | 164 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8106082

200 cm | WHITE/WEISS RAL 9010 Item No. | Art. Nr. 8106088

200 cm | BLACK/SCHWARZ RAL 9005 Item No. | Art. Nr. 8106089

Z01 Mounting Clips | Montageklammer Item No. | Art. Nr. 8106210

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 10 cm Item No. | Art. Nr. 8101085


PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 200 cm Item No. | Art. Nr. 8101080

max.
12 mm

OEM



COVERS | ABDECKUNGEN

 

C1 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600004

300 cm Item No. | Art. Nr. 8600026

600 cm Item No. | Art. Nr. 8600037



C2 transparent | klar | 85 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600003

END CAPS | ENDKAPPEN



E25

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8106085

White | Weiß Item No. | Art. Nr. 8106086

Black | Schwarz Item No. | Art. Nr. 8106087



E26 Cable | Kabel

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8106080

White | Weiß Item No. | Art. Nr. 8106083

Black | Schwarz Item No. | Art. Nr. 8106084

LINEAR LED LAMP | LINEARE LED LEUCHE



PL10 cable universal duct | Kabel-Universalkanal


200 cm | Item No. | Art. Nr. 8107012

WHITE/WEISS RAL 9010 Item No. | Art. Nr. 8107013

BLACK/SCHWARZ RAL 9005 Item No. | Art. Nr. 8107014

CONNECTER | VERBINDER Z10 180° Item No. | Art. Nr. 8301504

CONNECTER | VERBINDER Z11 90° Item No. | Art. Nr. 8301505

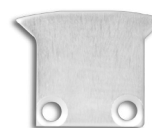

E27 Aluminium

2 PCS/STK

incl. screws | inkl. Schraube

Item No. | Art. Nr. 8106045



Z06 Aluminium

Spring-Gripper

Montagefeder

Item No. | Art. Nr. 8251001

PL9

max.
14 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall or ceiling mounting
Wand- oder Deckenmontage
- Home accessories
Wohnaccessoires
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Façades, balconies and terraces
Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

PL9



PL9 ROUND | RUND

LED Stripes max. 14 mm
200 cm Item No. | Art. Nr. 8106092

Al
ex



max. 14 mm

max.
14 mm



OEM



The PL9 LED ROUND profile is designed for LED flexstrips with a maximum width of 14 mm and is universally used in interior areas (in conjunction with the PL10 construction profile and cable universal duct also as a stand-alone LED pendant lamp with cord suspension or as LED lamp fixed with mounting springs).

The LED profile cover opal/satinised (translucence 65%) is made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and creates homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output (no pinpoints of light, but rather a continuous line of light).

The PL9 LED ROUND profile is dimensioned small and is ideally suited as an LED light source in residential and office rooms, retail shops as well as hotel/gastronomy businesses, among other things, due to its low weight. In conjunction with the PL10 LED SURFACE Profile/cable universal duct, it can become a stand-alone LED lamp and replaces any LED or fluorescent tube. Each room receives the desired quality of the light.


Das PL9 LED RUND-Profil ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 14 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit dem PL10 Aufbauprofil und Kabel-Universalkanal auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte mit Montagefedern fixiert) eingesetzt.

Die LED Profilabdeckung Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie).


Das PL9 LED RUND-Profil ist klein dimensioniert und aufgrund des geringen Gewichtes unter anderem als LED Lichtquelle in Wohn- und Büroräumen, im Einzelhandel sowie der Hotellerie/Gastronomie geeignet. In Verbindung mit dem PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universalkanal wird es zur eigenständigen LED Leuchte und ersetzt jede LED- oder Leuchtstoffröhre. Jeder Raum erhält die gewünschte Lichtqualität.

GALAXY profiles


Perfect Light Lines

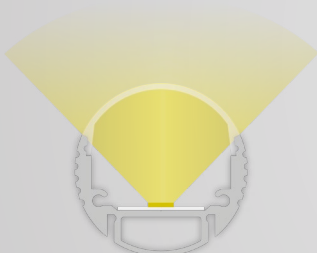

PL9 + C6

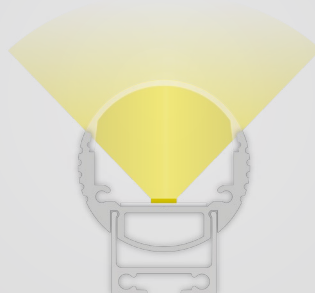


PL9 + PL10 + C6

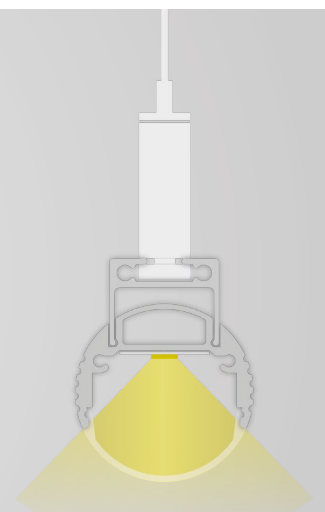

PL9 + PL10 + C6 + Z03

PL9


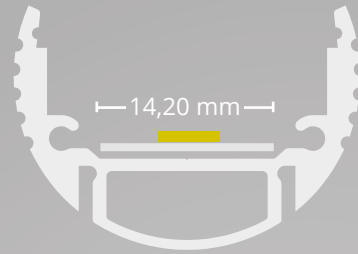


GALAXY profiles

max.
14 mm



OEM

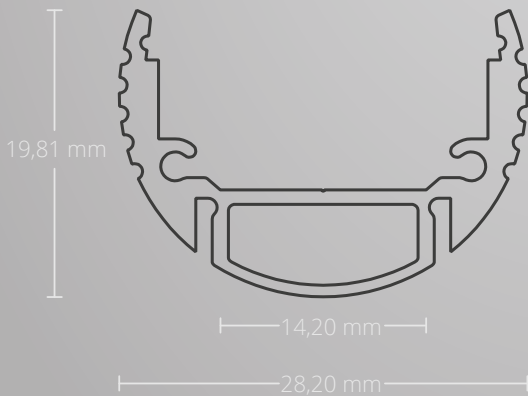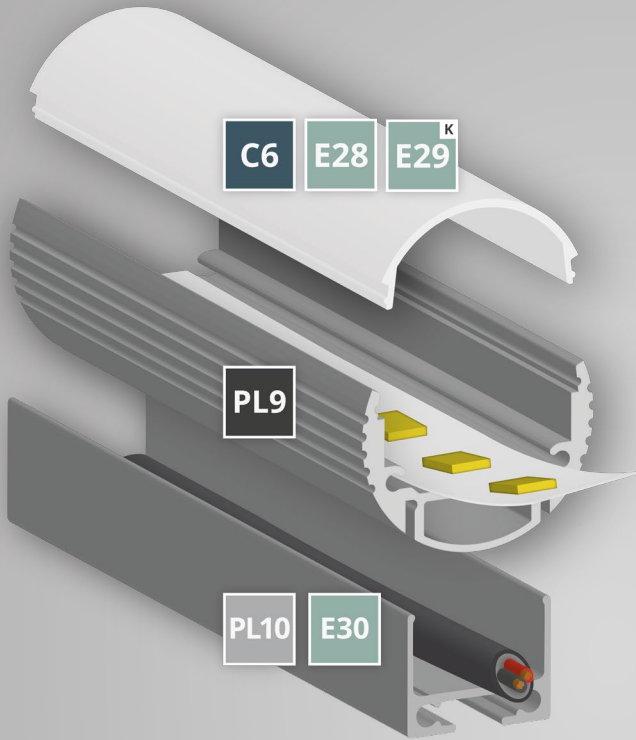

COVERS | ABDECKUNGEN

C6 Item No. | Art. Nr.
8600015

END CAPS | ENDKAPPEN

E28 Item No. | Art. Nr.
8106095

E29 Item No. | Art. Nr.
8106090

PROFILE

PL9 Item No. | Art. Nr.
8106092



Z01
Item No. | Art. Nr.
8106210

PL10.1
Item No. | Art. Nr.
10 cm 8101085
200 cm 8101080

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10 Item No. | Art. Nr.
8107012

E30 Item No. | Art. Nr.
8106060



Z06
Item No. | Art. Nr.
8251001



Z03
Item No. | Art. Nr.
8301502



Z10
Item No. | Art. Nr.
8301504



Z11
Item No. | Art. Nr.
8301505



Z05
Item No. | Art. Nr.
8301501

PL9



PL9 ROUND | RUND

LED Stripes max. 14 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
28,20 mm x 19,81 mm | 600 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8106092

Z01 Mounting Clips | Montageklammer Item No. | Art. Nr. 8106210
PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 10 cm Item No. | Art. Nr. 8101085
PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 200 cm Item No. | Art. Nr. 8101080



max.
14 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN

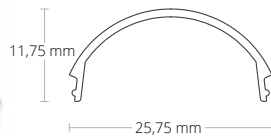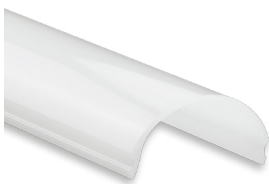

C6 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 25,75 mm x 11,75 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600015

END CAPS | ENDKAPPEN



E28

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8106095



E29 Cable | Kabel

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8106090

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



PL10 cable universal duct | Kabel-Universalkanal

200 cm | Item No. | Art. Nr. 8107012

CONNECTER | VERBINDER Z10 180° Item No. | Art. Nr. 8301504

CONNECTER | VERBINDER Z11 90° Item No. | Art. Nr. 8301505



E30 Aluminium

2 PCS/STK

incl. screws | inkl. Schraube
Item No. | Art. Nr. 8106060



Z06 Aluminium

Spring-Gripper

Montagefeder

Item No. | Art. Nr. 8251001



Z03 Aluminium 1,5 m

Hanging Wire System

Seilabhängung | Set | 75 kg

Item No. | Art. Nr. 8301502



Z05 Aluminium

Gripper Set

Gelenkgripper Set

Item No. | Art. Nr. 8301501

PL10

+PL10.1



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

NEW Now also available in white and black!
Jetzt auch in Weiß und Schwarz erhältlich!

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen
- Commercial premises (e.g. hair salons)
Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)
- Technology and supply rooms
Technik- und Versorgungsräume

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

PL10

+PL10.1

PL10 | PL10.1

SURFACE | AUFBAU

PL10 **200 cm** Item No. | Art. Nr. 8107012

PL10.1 **200 cm** Item No. | Art. Nr. 8101080

Al
ex



OEM



The **PL10 LED SURFACE Profile** has a narrow and flat design and is designed as a universal cable duct for PL series aluminium profiles. The PL10 LED SURFACE Profile is connected via a click in system to stand-alone linear LED lighting systems.

These stand-alone linear LED lighting systems by GALAXY® profiles are equipped with the corresponding LED stripes depending on the requirement and can be used as

- general room lighting (direct or indirect LED lighting),
- staged LED decorative lighting,
- mood ambient LED effect lighting or also for
- the object saving LED shop, display cases/shop window lighting.

In the hotel and gastronomy business, linear LED lighting systems create a welcoming and pleasant atmosphere for the guests. In the work areas, foyers, corridors and technology/supply rooms, they offer the employees sufficient brightness for a safe and accident-free work.

The **PL10.1 LED MOUNTING Profile** is 200cm long as standard (also comes in 10cm including drill holes) and is made from high-quality aluminium (anodised). The PL10.1 features a slim, flat design and can be used as a mounting tool for all profiles in the PL range. The PL10.1 is connected with the profiles using a click system.

Special features: the PL10.1 is very flat and combines with the LED profiles to create a compact unit.

Das **PL10 LED AUFBAU-Profil** hat ein schmales und flaches Design und ist als Kabel-Universalkanal für Aluminiumprofile konzipiert. Das PL10 LED AUFBAU-Profil wird mit Profilen der PL Serie per Klicksystem zu eigenständigen Linearen LED Leuchtensystemen verbunden.

Diese eigenständigen Linearen LED Leuchtensysteme von GALAXY® profiles werden je nach Anforderung mit den entsprechenden LED Stripes bestückt und können als

- allgemeine Raumbeleuchtung (direkte oder indirekte LED Beleuchtung),
- inszenierende LED Dekorbeleuchtung,
- stimmungsgebende LED Effektbeleuchtung oder auch für
- die objektschonende LED Shop-, Vitrinen-/Schaufensterbeleuchtung eingesetzt werden.


In Hotellerie und Gastronomie schaffen Lineare LED Leuchtensysteme eine einladende, wohlige Atmosphäre für die Gäste. In den Arbeitsbereichen, Foyers, Fluren und Technik-/Versorgungsräumen bieten sie den Angestellten ausreichend Helligkeit für ein sicheres und unfallfreies Arbeiten.

Das **PL10.1 LED MONTAGE-Profil** hat eine Standardlänge von 200 cm (wird auch in 10 cm inkl. Bohrlöcher geliefert) und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Das PL10.1 hat ein schmales und flaches Design und dient als Montagetool für alle Profile der PL-Serie. Das PL10.1 wird per Klicksystem mit den Profilen verbunden.


Besonderheit: das PL10.1 ist sehr flach und bildet eine kompakte Einheit mit den LED Profilen.

GALAXY[®] profiles


Perfect Light Lines

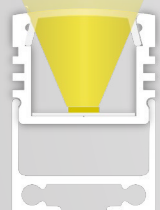


PL2 + PL10 + C1

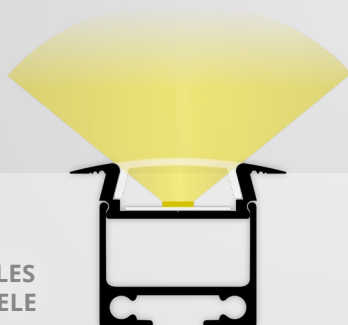

PL8 + PL10 + C2

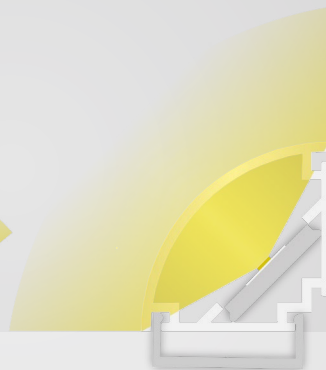

PN10 + PN33 + PL10.1

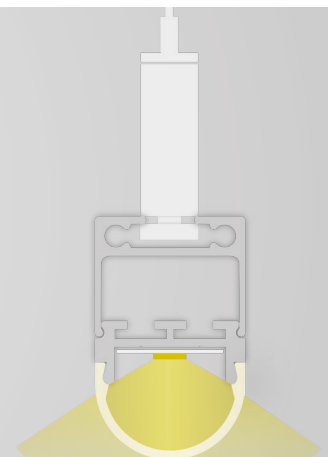

PL6 + PL10 + C5 + ZO3

61

APPLICATION EXAMPLES
ANWENDUNGSBEISPIELE


PL10

+PL10.1


15,40 mm



GALAXY profiles

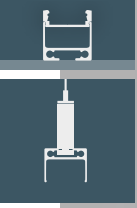

OEM

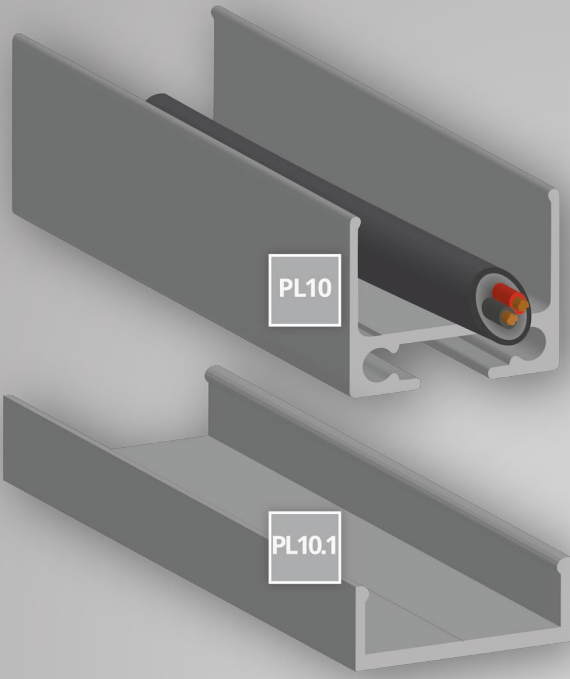

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10

Item No. | Art. Nr.
8107012

WHITE
WEISS

200 cm Item No. | Art. Nr.
8107013

BLACK
SCHWARZ

200 cm Item No. | Art. Nr.
8107014



Z10

Item No. | Art. Nr.
8301504



Z11

Item No. | Art. Nr.
8301505



Z06

Item No. | Art. Nr.
8251001



Z03

Item No. | Art. Nr.
8301502



Z05



Item No. | Art. Nr.
8301501

MOUNTING PROFILE MONTAGEPROFIL



PL10.1

Item No. | Art. Nr.
10 cm 8101085
200 cm 8101080

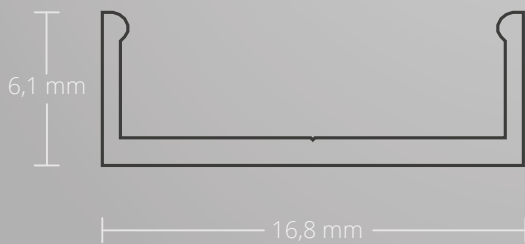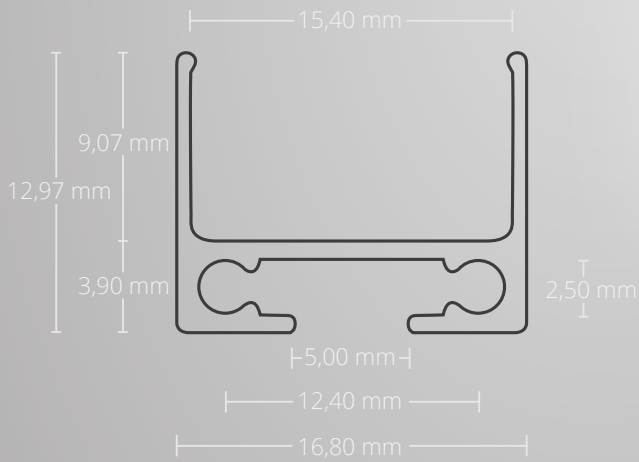

PL10 +PL10.1



PL10 SURFACE | AUFBAU

cablE universal duct | Kabel-Universalkanal

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
16,80 mm x 12,97 mm | 262 g

200 cm | Item No. | Art. Nr. 8107012

WHITE/WEISS RAL 9010 Item No. | Art. Nr. 8107013

BLACK/SCHWARZ RAL 9005 Item No. | Art. Nr. 8107014



OEM



LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

For use as a linear LED pendant lamp, the LED aluminium profile is connected to the PL10 LED SETUP profile / cable universal channel using a click system and is affixed to the ceiling with the corresponding cable suspension. You will find the corresponding accessories here.

Für den Einsatz als Lineare LED Hängeleuchte wird das LED Alu-Profil mit dem PL10 LED AUFBAU-Profil/ Kabel-Universalkanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechenden Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das entsprechende Zubehör.



PL10 cable universal duct | Kabel-Universalkanal

200 cm | Item No. | Art. Nr. 8107012

WHITE/WEISS RAL 9010 Item No. | Art. Nr. 8107013

BLACK/SCHWARZ RAL 9005 Item No. | Art. Nr. 8107014



Z10 Aluminium

CONNECTER | VERBINDER

180° | 4 PCS/STK

Item No. | Art. Nr. 8301504



Z11 Aluminium

CONNECTER | VERBINDER

90° | 4 PCS/STK

Item No. | Art. Nr. 8301505



Z06 Aluminium

Spring-Gripper

Montagefeder

Item No. | Art. Nr. 8251001



Z03 Aluminium 1,5 m

Hanging Wire System

Seilabhängung | Set | 75 kg

Item No. | Art. Nr. 8301502



Z05 Aluminium

Gripper Set

Gelenkgripper Set

Item No. | Art. Nr. 8301501

ACCESSORIES | ZUBEHÖR



PL10.1

Mounting Profile | Montageprofil

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
16,80 mm x 16,1 mm

200 cm | Item No. | Art. Nr. 8101080

10 cm | Item No. | Art. Nr. 8101085

PL11

max.
12 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
Treppenstufen und -Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

PL11



PL11

CORNER | ECK

LED Stripes max. 12 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8108012

Al
ex



max. 12 mm

max.
12 mm



OEM



The PL11 LED CORNER profile is designed for LED flex-strips with a maximum width of 12 mm and is universally used in interior areas (in conjunction with the PL10 construction profile and cable universal duct also as a stand-alone LED pendant lamp with cord suspension or as LED lamp fixed with mounting clamps).

The LED profile cover opal/satinised (translucence 65%) is made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and creates homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output (no pinpoints of light, but rather a continuous line of light).

The PL11 LED CORNER profile is dimensioned small and is ideally suited as an LED light source in residential and office furniture, home accessories, display cases as well as shelves, walls and ceilings, among other things, due to its low weight. In conjunction with the PL10 LED SURFACE Profile/cable universal duct, it can become a stand-alone LED lamp and replaces any LED or fluorescent tube. Each room receives the desired quality of the light.


Das PL11 LED ECK-Profil ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit dem PL10 Aufbauprofil und Kabel-Universalkanal auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte mit Montageklammern fixiert) eingesetzt.

Die LED Profilabdeckung Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94V-2) und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie).


Das PL11 LED ECK-Profil ist klein dimensioniert und aufgrund des geringen Gewichtes unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen sowie an Regalen, Wänden und Decken geeignet. In Verbindung mit dem PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universalkanals wird es zur eigenständigen LED Leuchte und ersetzt jede LED- oder Leuchtstoffröhre. Jeder Raum erhält die gewünschte Lichtqualität.

GALAXY profiles


Perfect Light Lines

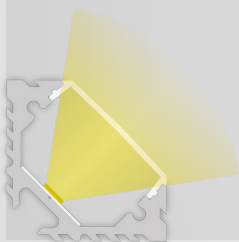

PL11 + C7

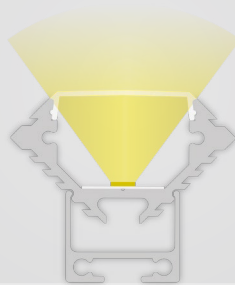


PL11 + PL10 + C7

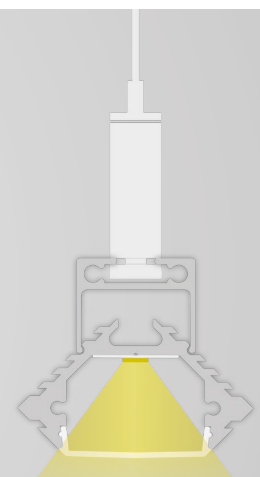

PL11 + PL10 + C7 + ZO3

PL11


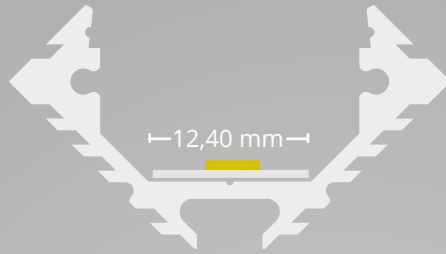


GALAXY profiles

max.
12 mm



OEM

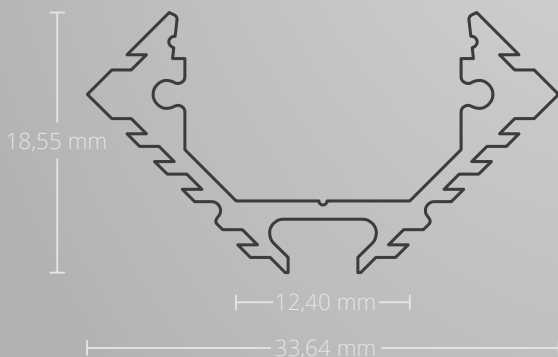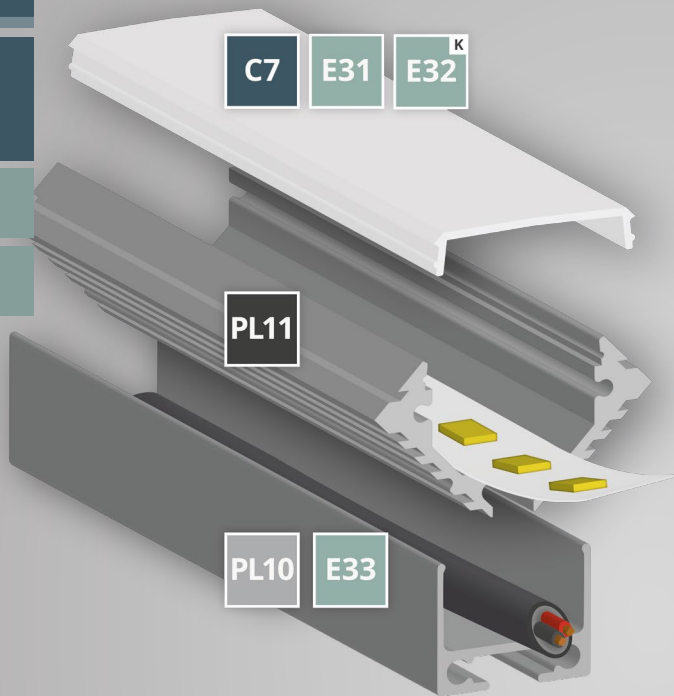

COVERS | ABDECKUNGEN

C7 Item No. | Art. Nr.
8600009

END CAPS | ENDKAPPEN

E31 Item No. | Art. Nr.
8108016

E32 Item No. | Art. Nr.
8108011

PROFILE

PL11 Item No. | Art. Nr.
8108012



Z01
Item No. | Art. Nr.
8106210



PL10.1
Item No. | Art. Nr.
10 cm 8101085
200 cm 8101080

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10 Item No. | Art. Nr.
8107012



E33 Item No. | Art. Nr.
8106065



Z06
Item No. | Art. Nr.
8251001



Z03
Item No. | Art. Nr.
8301502



Z10
Item No. | Art. Nr.
8301504



Z11
Item No. | Art. Nr.
8301505



Z05
Item No. | Art. Nr.
8301501

PL11



PL11 CORNER | ECK

LED Stripes max. 12 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
33,64 mm x 18,55 mm | 642 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8108012

Z01 Mounting Clips | Montageklammer Item No. | Art. Nr. 8106210

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 10 cm Item No. | Art. Nr. 8101085

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 200 cm Item No. | Art. Nr. 8101080

max.
12 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN




C7 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 21,91 mm x 4,52 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600009

END CAPS | ENDKAPPEN

 

E31

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8108016



E32 Cable | Kabel

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8108011

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHE




PL10 cable universal duct | Kabel-Universalkanal

200 cm | Item No. | Art. Nr. 8107012

CONNECTER | VERBINDER Z10 180° Item No. | Art. Nr. 8301504

CONNECTER | VERBINDER Z11 90° Item No. | Art. Nr. 8301505

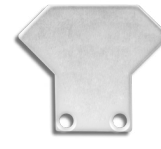

E33 Aluminium

2 PCS/STK

incl. screws | inkl. Schrauben
Item No. | Art. Nr. 8106065



Z06 Aluminium

Spring-Gripper

Montagefeder

Item No. | Art. Nr. 8251001



Z03 Aluminium 1,5 m

Hanging Wire System

Seilabhängung | Set | 75 kg

Item No. | Art. Nr. 8301502



Z05 Aluminium

Gripper Set

Gelenkgripper Set

Item No. | Art. Nr. 8301501

PL12

max.
12 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
Wohnaccessoires
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

PL12



PL12

LUMINAIRE | LEUCHE

LED Stripes max. 12 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8109012

Al
ex



max. 12 mm

max.
12 mm



OEM



The PL12 LED LUMINAIRE profile is designed for TWO LED flexstrips with a maximum width of 12 mm and is universally used in combination with the PL10 CONSTRUCTION profile and cable universal duct in interior areas as a stand-alone LED pendant lamp with cord suspension or as LED lamp cable duct.

The LED profile cover opal/satinised (translucence 65%) is made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and creates homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output (no pinpoints of light, but rather continuous lines of light).

The PL12 LED LUMINAIRE profile is dimensioned small and is ideally suited as an LED light source in residential and office furniture, home accessories, display cases, shelves as well as on walls and ceilings, among other things, due to its low weight. As a stand-alone LED pendant lamp or LED lamp with cable duct, this profile system fills any room with the desired light quality.


Das PL12 LED LEUCHTEN-Profil ist für ZWEI LED Flexbänder mit je einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell in Kombination mit dem PL10 AUFBAU-Profil und Kabel-Universalkanal im Innenbereich als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhangung oder LED Leuchte mit Kabelkanal eingesetzt.

Die LED Profilabdeckung Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie).


Das PL12 LED LEUCHTEN-Profil ist klein dimensioniert und aufgrund des geringen Gewichtes unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen sowie an Wänden und Decken geeignet. Als eigenständigen LED Hängeleuchte oder LED Leuchte mit Kabelkanal erfüllt dieses Profilsystem jeden Raum mit der gewünschten Lichtqualität.

GALAXY profiles

Perfect Light Lines

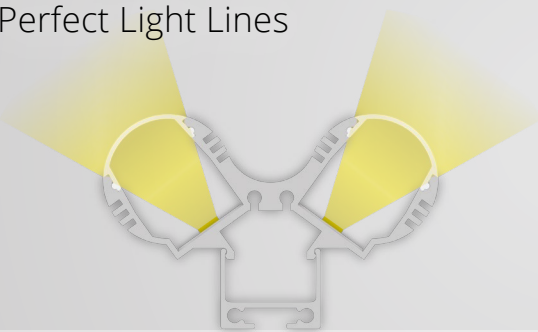


PL12

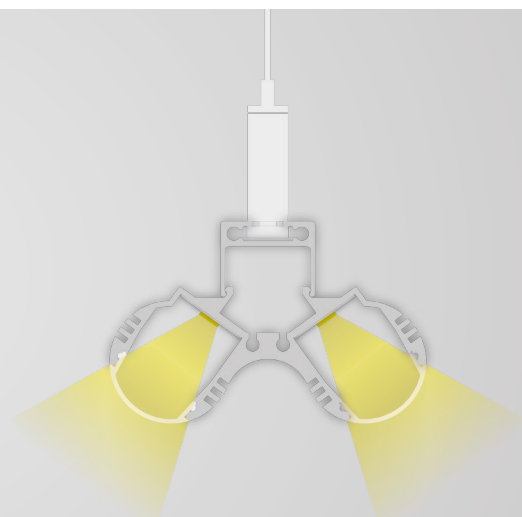


PL12 + PL10 + ZO3

PL12

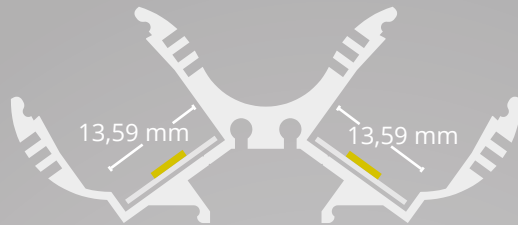

GALAXY profiles

- max. 12 mm
-
-
- OEM
-

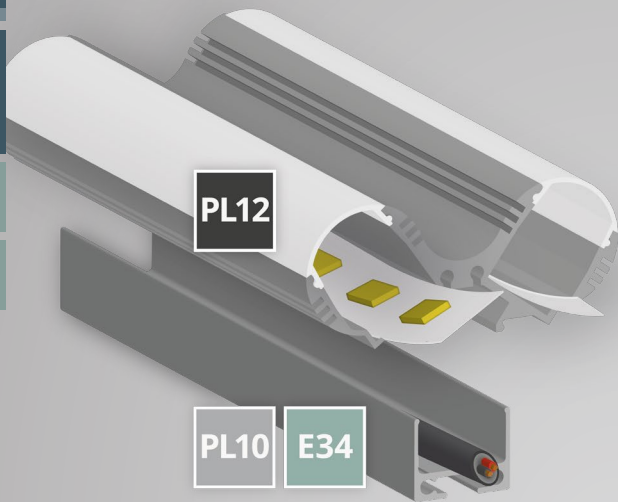

PROFILE

PL12

Item No. | Art. Nr.
8109012



PL10.1
Item No. | Art. Nr.
10 cm 8101085
200 cm 8101080

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10

Item No. | Art. Nr.
8107012

E34

Item No. | Art. Nr.
8106170



Z06
Item No. | Art. Nr.
8251001




Z03
Item No. | Art. Nr.
8301502



Z10
Item No. | Art. Nr.
8301504



Z05
Item No. | Art. Nr.
8301501

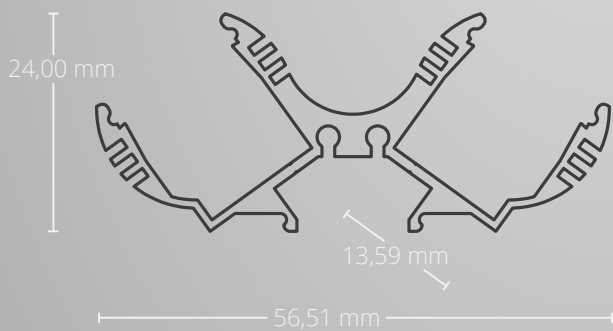



PL12 LUMINAIRE | LEUCHE

LED Stripes max. 12 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
56,51 mm x 24,00 mm | 1160 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8109012

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 10 cm
PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 200 cm

Item No. | Art. Nr. 8101085
Item No. | Art. Nr. 8101080

PL12

max.
12 mm



OEM



LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHE



PL10 cable universal duct | Kabel-Universalkanal
200 cm | Item No. | Art. Nr. 8107012

CONNECTER | VERBINDER Z10 180° Item No. | Art. Nr. 8301504
CONNECTER | VERBINDER Z11 90° Item No. | Art. Nr. 8301505



E34 Aluminium

2 PCS/STK
incl. screws | inkl. Schrauben
Item No. | Art. Nr. 8106170



Z06 Aluminium

Spring-Gripper
Montagefeder
Item No. | Art. Nr. 8251001



Z03 Aluminium 1,5 m

Hanging Wire System
Seilabhängung | Set | 75 kg
Item No. | Art. Nr. 8301502



Z05 Aluminium

Gripper Set
Gelenkgripper Set
Item No. | Art. Nr. 8301501

NEW PL13

NEW

max.
12 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

NEW TO OUR RANGE IM SORTIMENT

HOMOGENOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Homes
Wohnräume
- Offices, conference and presentation rooms
Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Waiting rooms
Ordinationen
- Business premises and sales floors
Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Hotel and gastronomy
Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, corridors and connecting rooms
Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Waiting and common rooms
Warte- und Aufenthaltsräume
- Commercial premises (e.g. hair salons)
Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

NEW
PL13



PL13

LUMINAIRE | LEUCHE

UP & DOWN | LED Stripes max. 12 mm
200 cm Item No. | Art. Nr. 8101001

Al
ex



max. 12 mm

NEW

max.
12 mm



OEM



Countless light options in a timeless design!

The PL13 LED LIGHT Profile UP & DOWN is 200cm long as standard and is available in white and black. It is made from high-quality aluminium (anodised) and designed for use as an independent light for wall and ceiling mounting. It is fixed using the PL10.1 mounting profile.

Two LED flex stripes up to 12mm in width each can be fixed to the back with adhesive - to emit light in two directions! The large body is excellent at letting the heat from the LEDs dissipate. This means that very powerful LED flex stripes can be installed. These LED profile covers (opal/satinised - 65% transparency) are made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94 V-2). Aluminium end caps can be professionally and securely screwed to the side of this light profile, allowing it to be mounted to walls as well as ceilings.

Covers also available in 6m length!

The result is unified light and a high transfer of the light output!

Unzählige Lichtszenen in zeitlosem Design!

Das PL13 LED LEUCHTEN-Profil UP & DOWN wird standardmäßig mit einer Länge von 200 cm geliefert und ist in den Farben weiß und schwarz verfügbar. Es ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt und wurde für den Einsatz als eigenständige Leuchte für die Wand- und Deckenmontage konzipiert. Es wird mit dem Montageprofil PL10.1 fixiert.

Rückseitig können zwei LED Flexbänder mit je 12 mm max. Breite eingeklebt werden - Lichtabstrahlung in zwei Richtungen! Der große Korpus leitet die Wärme der LEDs hervorragend ab. Es können somit auch sehr starke LED Flexbänder installiert werden. Die LED Profilabdeckungen (opal/satiniert - Lichtdurchlässigkeit 65 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2).


Seitlich wird dieses Leuchten-Profil mit ALU-Endkappen professionell und sicher verschraubt und kann sowohl an Wänden als auch an Decken angebracht werden.

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!


Homogene Lichtverhältnisse und hohe Verwertung der Lichtleistung sind das Ergebnis!

GALAXY profiles


Perfect Light Lines

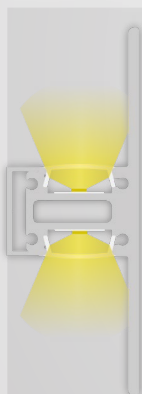

PL13 + C2 + PL10.1

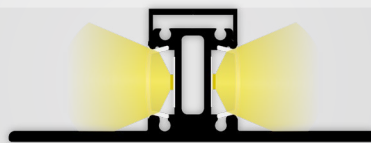

PL13 + C1 + PL10.1

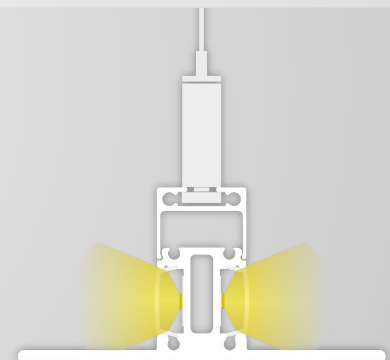

PL13 + C2 + PL10.1

NEW PL13





GALAXY profiles

NEW

max.
12 mm

OEM

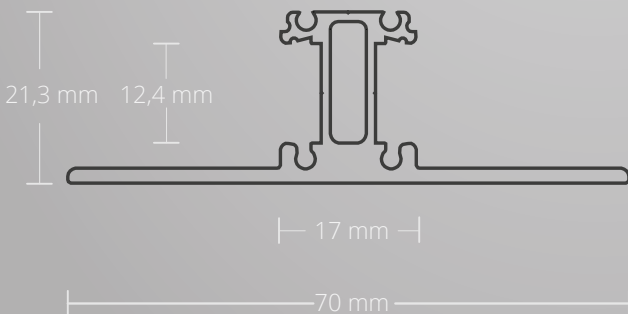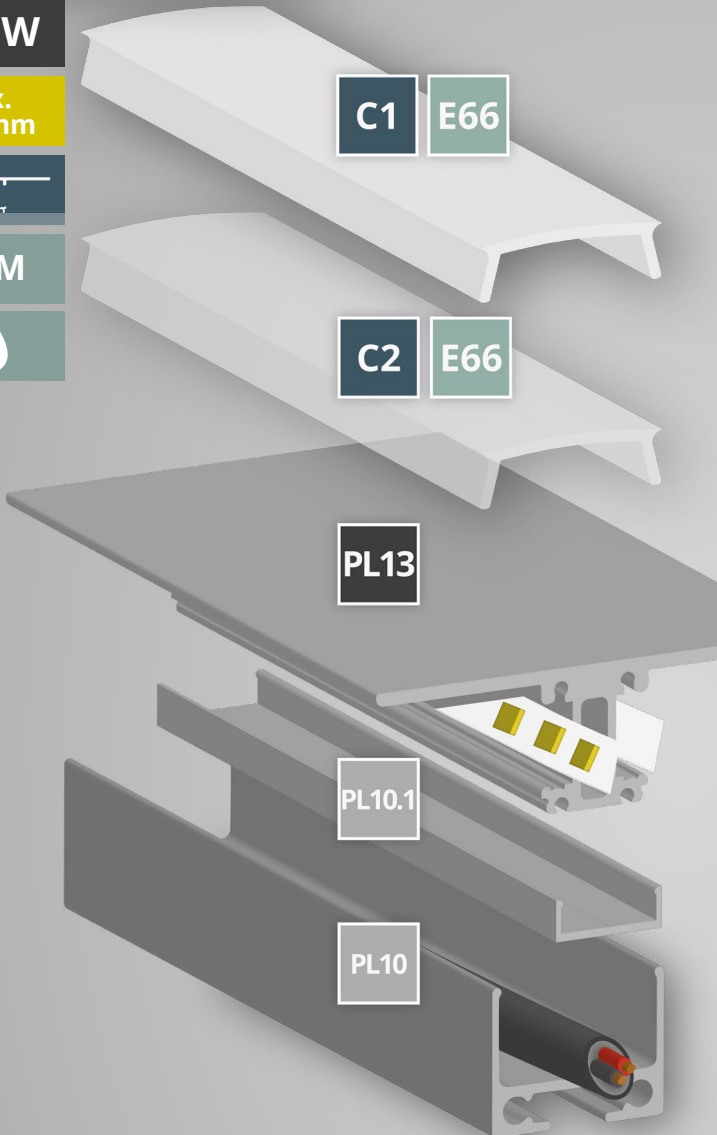

COVERS | ABDECKUNGEN

C1	200 cm	Item No. Art. Nr.	Item No. Art. Nr.
		8600004	300 cm 8600026
			600 cm 8600037
C2	200 cm	Item No. Art. Nr.	
		8600003	

END CAPS | ENDKAPPEN

E66	Item No. Art. Nr.
	8101005

PROFILE

PL13	200 cm	Item No. Art. Nr.
		8101001

WEISS WHITE	200 cm	Item No. Art. Nr.
		8101003

BLACK SCHWARZ	200 cm	Item No. Art. Nr.
		8101002

PL10.1	Item No. Art. Nr.
	10 cm 8101085
	200 cm 8101080

LINEAR LED LAMP | LINEARE LED LEUCHE

PL10	Item No. Art. Nr.
	8107012

WHITE WEISS	200 cm	Item No. Art. Nr.
		8107013

BLACK SCHWARZ	200 cm	Item No. Art. Nr.
		8107014

	Z06	Item No. Art. Nr.
		8251001

	Z10	Item No. Art. Nr.
		8301504

	Z11	Item No. Art. Nr.
		8301505

NEW
PL13



PL13 LUMINAIRE | LEUCHE

UP & DOWN | LED Stripes max. 12 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
70,0 mm x 21,3 mm | 1160 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8101001

200 cm | WHITE/WEISS RAL 9010 Item No. | Art. Nr. 8101003

200 cm | BLACK/SCHWARZ RAL 9005 Item No. | Art. Nr. 8101002

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 10 cm Item No. | Art. Nr. 8101085

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 200 cm Item No. | Art. Nr. 8101080

NEW

max.
12 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN



C1 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600004

300 cm Item No. | Art. Nr. 8600026

600 cm Item No. | Art. Nr. 8600037



C2 transparent | klar | 85 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600003

END CAPS | ENDKAPPEN



E66 Aluminium

2 PCS/STK | WITH/MIT PL10.1

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8101005

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHE



PL10 cable universal duct | Kabel-Universalkanal

200 cm | Item No. | Art. Nr. 8107012

WHITE/WEISS RAL 9010 Item No. | Art. Nr. 8107013

BLACK/SCHWARZ RAL 9005 Item No. | Art. Nr. 8107014

CONNECTER | VERBINDER Z10 180° Item No. | Art. Nr. 8301504

CONNECTER | VERBINDER Z11 90° Item No. | Art. Nr. 8301505



Z06 Aluminium

Spring-Gripper
Montagefeder

Item No. | Art. Nr. 8251001



Z03 Aluminium 1,5 m

Hanging Wire System

Seilabhängung | Set | 75 kg
Item No. | Art. Nr. 8301502



Z05 Aluminium

Gripper Set
Gelenkgripper Set

Item No. | Art. Nr. 8301501

NEW PO1



NEW

max.
12 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT


NEW TO OUR RANGE IM SORTIMENT

HOMOGENOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wardrobes
Kleiderschränke
- Closets
Garderoben
- Dressing rooms/walk-in wardrobes
Ankleidezimmer/begehbare Kleiderschränke
- Changing rooms
Umkleieräume/-kabinen
- Shop lighting for retailers in the textile and fashion industry
Shop-Beleuchtung für Einzelhandel in der Textil- und Modebranche
- Reception areas and meeting places (e.g. in hotels and restaurants, theatres and museums, sports and event venues)
Empfangsbereiche und Begegnungszonen (z. B. in Hotels und Restaurants, Theatern und Museen, Sport- und Veranstaltungsstätten)

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

NEW
PO1

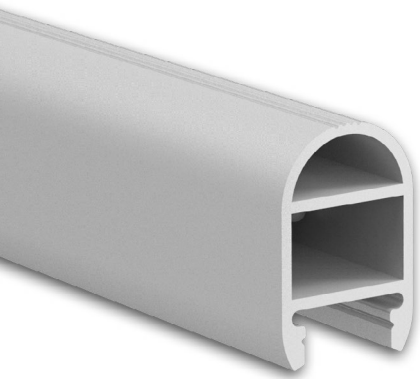

PO1

CLOTHES RACK KLEIDERSTANGE

LED Stripes max. 12 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8401001

Al
ex



max. 12 mm

NEW

max.
12 mm



OEM



This PO1 LED CLOTHES RACK Profile has been designed in high-quality aluminium (anodised) as an illuminated hanging solution for clothes hangers. This profile can carry the same load as high-quality standard clothes racks.

LED flex stripes up to a maximum of 16mm in width can be fixed to one side using adhesive. Thanks to its measurements, this profile is also suitable for higher-power LED stripes. The heat created by the LED chips dissipates over the profile's large surface area.

This profile cover (opal/satinised - 65% transparency) is made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and ensures a uniform light with high transfer of the light output.

The light beam from the LED flex stripe fixed to the PO1 LED CLOTHES RACK Profile can be mounted in several directions as needed. If the mounting holders are used, you can only choose from upwards or downwards, depending on how the profile is hung (the profile sits on the holders without screws).

Das PO1 LED KLEIDERSTANGEN-Profil wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt und als beleuchtete Aufhängevorrichtung für Kleiderbügel konzipiert. Dieses Profil hat dieselbe Tragkraft wie herkömmliche Qualitäts-Kleiderstangen.


Einseitig können LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 16 mm eingeklebt werden. Aufgrund der Abmessungen ist dieses Profil auch für leistungsstärkere LED Stripes geeignet. Die an den LED Chips entstehende Wärme wird über die große Oberfläche des Profils perfekt abgeführt.

Die LED Profilabdeckung (opal/satiniert - Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und sorgt für homogene Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Der Lichtstrahl des im PO1 LED KLEIDERSTANGEN-Profils eingeklebten LED Flexbandes kann je nach Bedarf flexibel in mehrere Richtungen ausgerichtet werden. Mit den dazugehörigen Montage-Halterungen jedoch ausschließlich wahlweise nach oben oder unten, je nachdem wie das Profil eingehängt wird (das Profil liegt frei in den Halterungen – nicht verschraubt).

GALAXY profiles

Perfect Light Lines

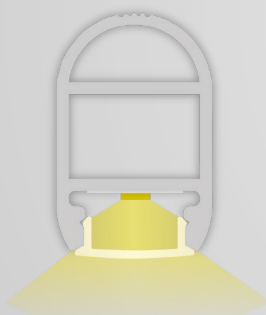

PO1 + C101

NEW PO1



GALAXY[®]profiles

COVERS | ABDECKUNGEN

C101 Item No. | Art. Nr.
8600029

END CAPS | ENDKAPPEN

E101 Item No. | Art. Nr.
8106015

E102 **Bracket | Halterung**
Item No. | Art. Nr.
8401010

PROFILE



PO1 Item No. | Art. Nr.
8401001

NEW


max.
12 mm



OEM

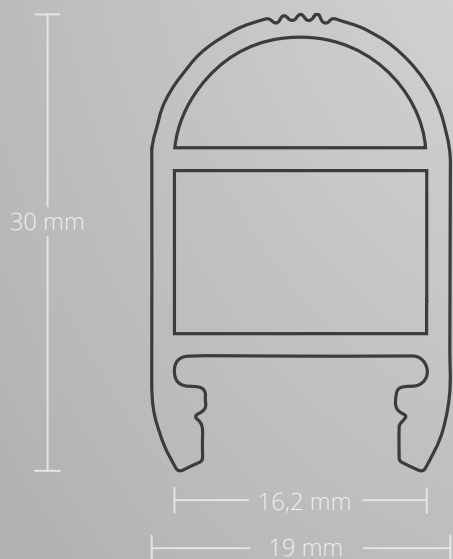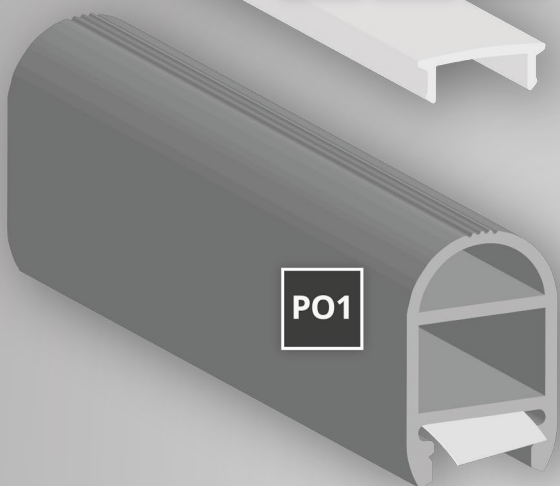

NEW
PO1

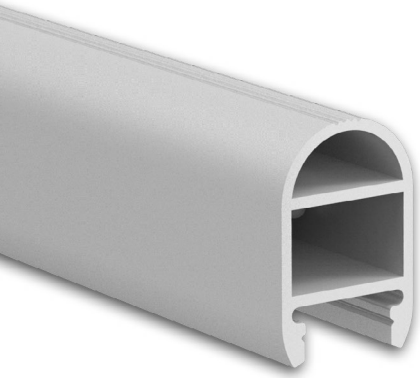

PO1 CLOTHES RACK | KLEIDERSTANGE

LED Stripes max. 12 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
19 mm x 30 mm | 792 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8401001

NEW


max.
12 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN

 

C101 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 15 mm x 5 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600029

END CAPS | ENDKAPPEN



E101

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8106015



E102 Bracket | Halterung

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8401010

NEW PO2

NEW

max.
13 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

NEW TO OUR RANGE
IM SORTIMENT

HOMOGENOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Steps and stairs inside and out
Stufen und Treppen im Innen- und Outdoor-Bereich

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

NEW
PO2



PO2

STAIR | TREPPE

LED Stripes max. 13 mm
200 cm Item No. | Art. Nr. 8406001

Al
ex



max. 13 mm

NEW

max.
13 mm



OEM



Sure footing with effective lighting!

The PO2 LED STAIR Profile is 200cm long as standard and is made from high-quality aluminium (anodised). This profile is non-slip and especially designed for mounting on steps and stairs.

An LED flex stripe up to a maximum of 13mm in width can be mounted to this aluminium profile. The profile's large surface area means heat dissipates excellently. This allows the use of high-performance LED light stripes. The lit side of the profile tilts inwards. This prevents glare when climbing the stairs.

This LED profile cover (opal/satinised - 65% transparency) is made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94 V-2), provides a flush finish and ensures a uniform light with high transfer of the light output. Matching PVC end caps close the side openings, protecting the inside of the STAIR profiles.

Sicherer Tritt mit effektvoller Beleuchtung!


Das PO2 LED TREPPEN-Profil hat eine Standardlänge von 200 cm und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Das Profil ist trittsicher und explizit für die Montage an Stufen und Treppen konzipiert.

Dieses ALU-Profil kann mit einem LED Flexband mit einer max. Breite von 13 mm bestückt werden. Die große Oberfläche des Profils leitet die entstehende Wärme ausgezeichnet ab. Dies erlaubt den Einsatz von leistungsstarken LED Lichtbändern. Die beleuchtete Seite des Profils ist nach innen geneigt. Damit wird ein Blenden beim Hinaufsteigen der Treppe vermieden.

Die LED Profilabdeckung (opal/satiniert - Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2), schließt bündig ab und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. Passende PVC-Endkappen verschließen die seitlichen Öffnungen und schützen das Innenleben des TREPPEN-Profils.

GALAXY profiles

Perfect Light Lines

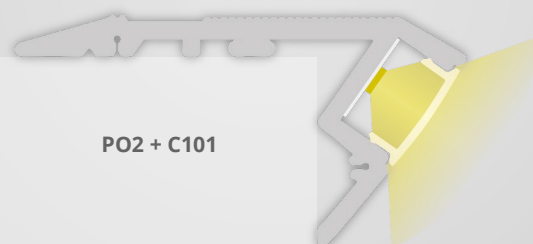

PO2 + C101

NEW PO2



GALAXY profiles

NEW

max.
13 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN



C101 Item No. | Art. Nr.
8600029

END CAPS | ENDKAPPEN

E106 Item No. | Art. Nr.
8406005

PROFILE

PO2 Item No. | Art. Nr.
8406001

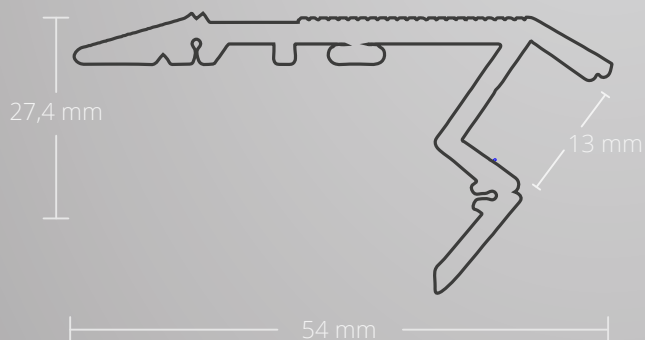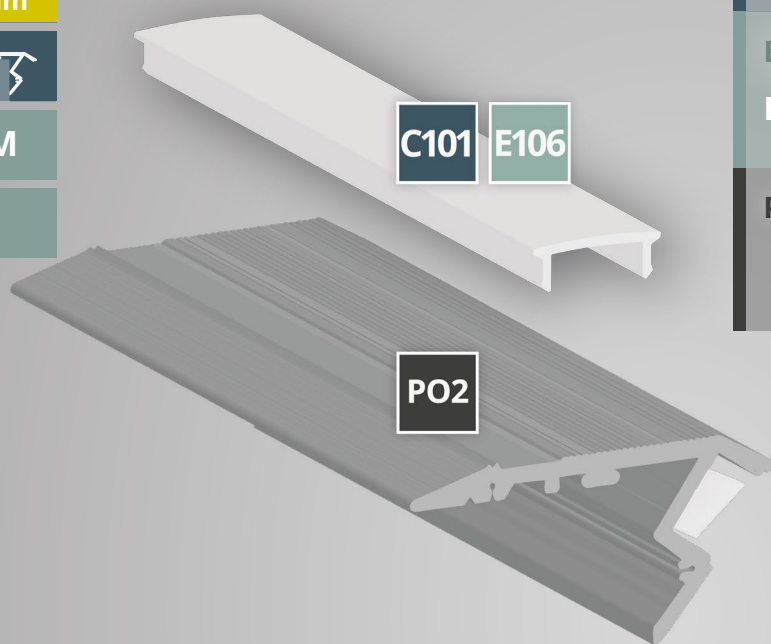

NEW
PO2



PO2 STAIR | TREPPE

LED Stripes max. 13 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
54 mm x 27,4 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8406001

NEW


max.
13 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN

 

C101 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 15 mm x 5 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600029

END CAPS | ENDKAPPEN



E106

PVC | 2 PCS/STK | SET

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8406005

NEW PO3

NEW

max.
57 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT


NEW TO OUR RANGE IM SORTIMENT

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Homes
Wohnräume
- Offices, conference and presentation rooms
Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Waiting rooms
Ordinationen
- Business premises and sales floors
Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Hotel and gastronomy
Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, corridors and connecting rooms
Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Waiting and common rooms
Warte- und Aufenthaltsräume
- Commercial premises (e.g. hair salons)
Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten
(z. B. Friseursalons etc.)
- Technology and supply rooms
Technik- und Versorgungsräume

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

NEW
PO3

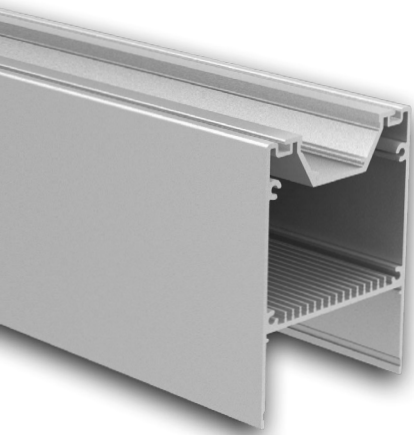

PO3

LUMINAIRE | LEUCHTE

UP & DOWN | LED Stripes max. 57 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8407001

Al
ex



max. 57 mm

NEW

max.
57 mm



OEM



The PO3 LED Light Profile UP&DOWN is 200cm long as standard and is made from high-quality aluminium (anodised). This profile system is designed as an independent linear light, mounted with a rope system. The ideal lighting for offices and shops (retail).

LED flex stripes up to a maximum of 19mm in width can be glued to the top of the aluminium profile and up to a maximum of 57mm in width to the bottom. The profile's large surface area means heat dissipates excellently. This allows the use of especially high-performance LED light stripes. Cables and any required LED technology (transformer, sequencer etc) are securely and professionally stored in the cavity.

This white LED profile cover is made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94 V-2), provides a flush finish on the inside and ensures a uniform LED light with high transfer of the light output. Matching PVC end caps close the openings at the side.


Das PO3 LED Leuchtenprofil UP & DOWN hat eine Standardlänge von 200 cm und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Dieses Profilsystem ist als eigenständige lineare Leuchte konzipiert und wird mit einem Seilsystem montiert. Die ideale Beleuchtung für Büros und Shops (Retail).

Auf der Oberseite des ALU-Profiles werden LED Flexbänder mit einer max. Breite von 19 mm und auf der Unterseite mit einer max. Gesamtbreite von 57 mm eingeklebt. Die große Oberfläche des Profils leitet die entstehende Wärme ausgezeichnet ab. Dies erlaubt den Einsatz von besonders leistungsstarken LED Lichtbändern. Im Zwischenraum werden die Verkabelung sowie die benötigte LED Technik (Trafo, Sequenzer etc.) professionell und sicher verstaut.

Die weißen LED Profilabdeckungen bestehen aus bruchstärkerem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2), schließen innenseitig bündig ab und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. Passende PVC-Endkappen verschließen die seitlichen Öffnungen.


GALAXY profiles

Perfect Light Lines

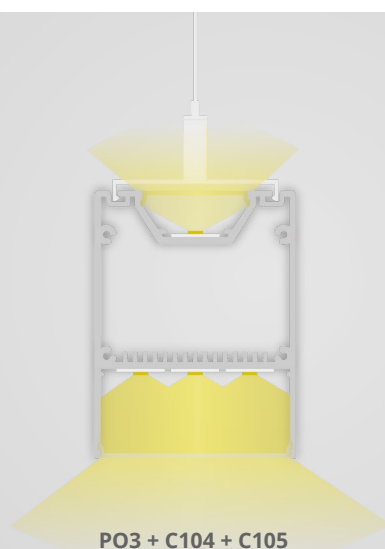

PO3 + C104 + C105

NEW PO3

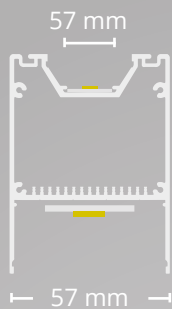


GALAXY profiles

NEW

max.
57 mm



OEM

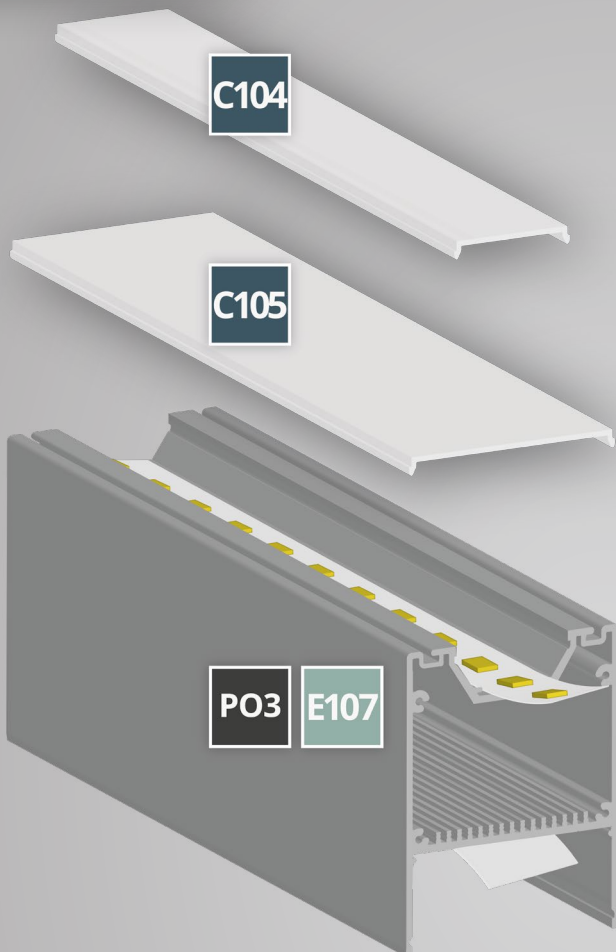

COVERS | ABDECKUNGEN

C104 Item No. | Art. Nr.
8600032

C105 Item No. | Art. Nr.
8600033

END CAPS | ENDKAPPEN

E107 Item No. | Art. Nr.
8407005


PROFILE

PO3 Item No. | Art. Nr.
8407001


LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHE



Z09
Item No. | Art. Nr.
8407010

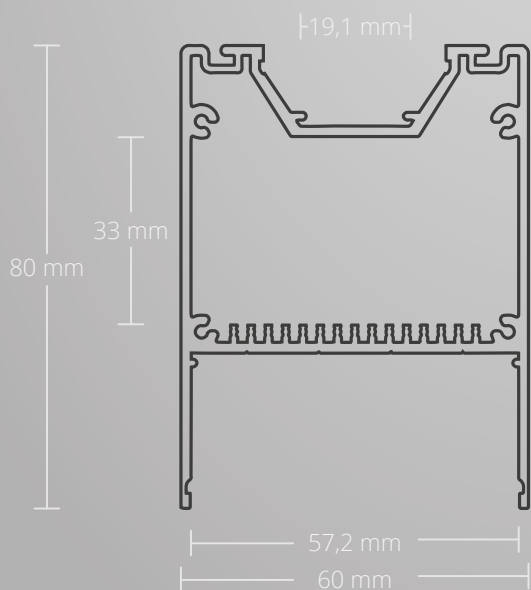

NEW PO3

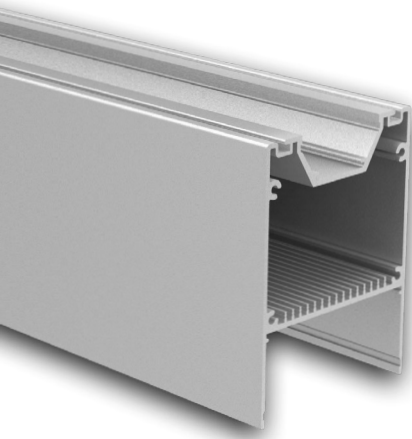

PO3 LUMINAIRE | LEUCHE

UP & DOWN | LED Stripes max. 57 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
60 mm x 80 mm | 2800 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8407001

NEW

max.
57 mm



OEM




COVERS | ABDECKUNGEN



C104 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 58,8 mm x 5 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600032

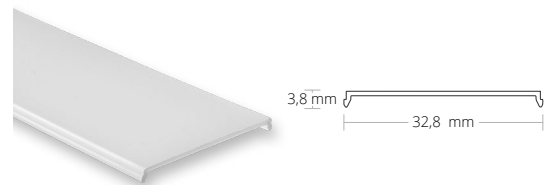

C105 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 32,8 mm x 3,8 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600033

END CAPS | ENDKAPPEN



E107

PVC | 2 PCS/STK | SET

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8407005

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHE



Z09 Aluminium

Hanging Wire System

Seilabhängung | Set

Item No. | Art. Nr. 8407010

NEW PO4

NEW

max.
21 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

NEW TO OUR RANGE IM SORTIMENT

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Homes
Wohnräume
- Common rooms
Aufenthaltsräume
- Offices, conference and
presentation rooms
Büro-, Konferenz- und
Präsentationsräume
- Waiting rooms
Ordinationen
- Business premises and sales floors
Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Commercial premises (e.g. hair salons)
Gewerbliche
Dienstleistungsräumlichkeiten
(z. B. Friseursalons etc.)
- Hotel and gastronomy
Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, corridors and connecting rooms
- Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Waiting and common rooms
Warte- und Aufenthaltsräume
- Technology and supply rooms
Technik- und Versorgungsräume

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

NEW
PO4



PO4

RECESSED | EINBAU

LED Stripes max. 21 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8408001

Al
ex



max. 21 mm

NEW

max.
21 mm



OEM



The PO4 LED RECESSED Profile is 200cm long as standard and is made from high-quality aluminium (anodised). The profile's large surface area means heat dissipates excellently. This allows the use of especially high-performance LED light stripes. LED flex stripes up to a maximum of 21mm in width can be fixed to this aluminium profile.

This LED profile cover (opal/satinised - 65% transparency) is made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94 V-2), provides a flush finish on the inside and ensures a uniform LED light with high transfer of the light output.

The PO4 LED RECESSED Profile is designed for integration into suspended ceilings, and is fixed into the drywall cavity using spring mounts. This profile system is ideal as a general room lighting solution.


Das PO4 LED EINBAU-Profil hat eine Standardlänge von 200 cm und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Die große Oberfläche des Profils leitet die entstehende Wärme ausgezeichnet ab. Dies erlaubt den Einsatz von besonders leistungsstarken LED Lichtbändern. Das ALU-Profil kann mit LED Flexbändern mit bis zu einer Gesamtbreite von max. 21 mm bestückt werden.

Die LED Profilabdeckung (opal/satiniert - Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2), schließt innenseitig bündig ab und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.


Das PO4 LED EINBAU-Profil ist für den Einbau in Zwischendecken vorgesehen und wird mit Montagefedern im Hohlraum an den Trockenbauplatten fixiert. Dieses Profilsystem ist ideal als allgemeine Raumbeleuchtung.

GALAXY profiles

Perfect Light Lines

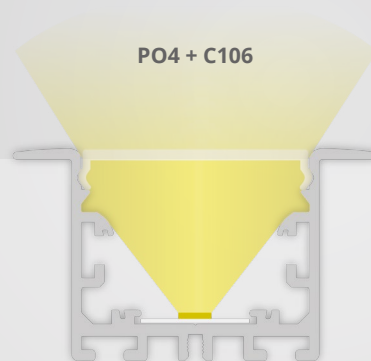

NEW PO4

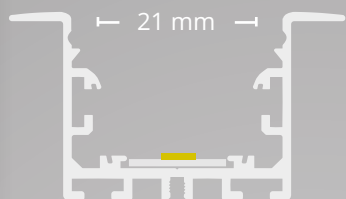


GALAXY profiles

NEW

max.
21 mm



OEM

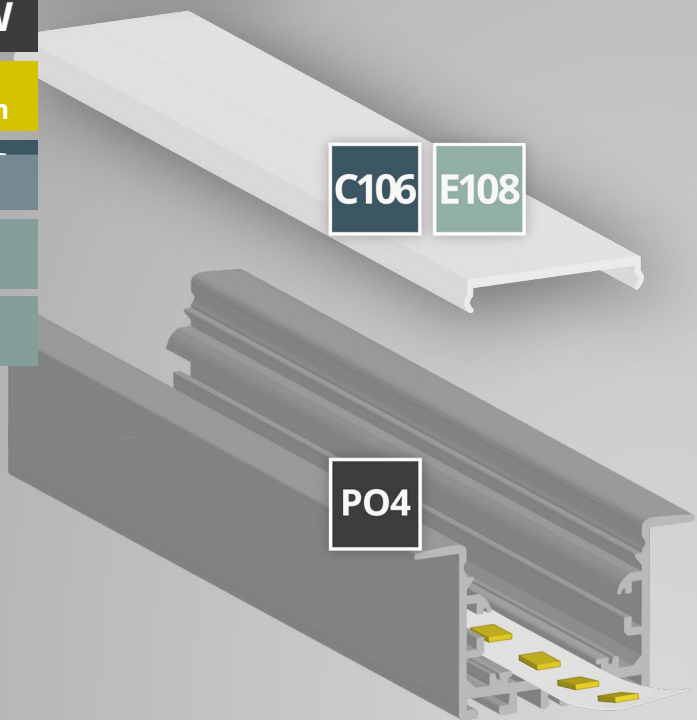

COVERS | ABDECKUNGEN

C106 Item No. | Art. Nr.
8600034

END CAPS | ENDKAPPEN

E108 Item No. | Art. Nr.
8408005

PROFILE

PO4 Item No. | Art. Nr.
8408001



Z14
Item No. | Art. Nr.
8408010




Z15
Item No. | Art. Nr.
8408011



Z16
Item No. | Art. Nr.
8408012



Z17
Item No. | Art. Nr.
8408013

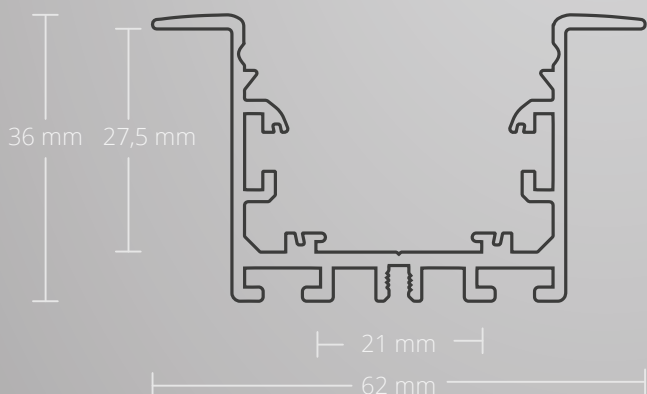

NEW PO4



PO4 RECESSED | EINBAU

LED Stripes max. 21 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
62 mm x 36 mm | 1664 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8408001

Z14 Spring-Gripper | Montagefeder
4 PCS/STK | Item No. | Art. Nr. 8408010

CONNECTER | VERBINDER Z15 180°
8 PCS/STK | Item No. | Art. Nr. 8408011

CONNECTER | VERBINDER Z16 90° HORIZONTAL
8 PCS/STK | Item No. | Art. Nr. 8408012

CONNECTER | VERBINDER Z17 90° VERTICAL | VERTIKAL
8 PCS/STK | Item No. | Art. Nr. 8408013

NEW

max.
21 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN



C106 fopal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 40 mm x 6,3 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600034

END CAPS | ENDKAPPEN



E108

PVC | 2 PCS/STK | SET

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8408005

NEW P013

NEW

max.
15 mm

OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

NEW TO OUR RANGE IM SORTIMENT

HOMOGENOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
Möbel für Geschäftsausstattung
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
Treppenstufen und -Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

NEW
PO13

PO13

SURFACE | AUFBAU

bendable | biegebar | LED Stripes max. 15 mm
200 cm Item No. | Art. Nr. 8101030

Al
ex



max. 15 mm

NEW

max.
15 mm



OEM



The PO13 LED SURFACE Profile is made from high-quality aluminium (anodised) and comes in a standard length of 200cm. It is designed for LED flex stripes up to a maximum of 15mm in width and can be bent without affecting its function or compactness (see drawing).

Important: the LED flex stripe should be fixed after bending! This ensures no kinks, bulges or other damage to the LED stripe.

The profile cover (opal/satinised - 65% transparency) is made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and clicks onto the outside of the profile to cover the aluminium area. As a result, you are left with a uniform line of light that subtly blends into the interior design and creates excellent light.

The profile cover also comes in a length of 6m.

Due to its lightweight design, this profile system can be fixed using double-sided tape (see accessories).

Das PO13 LED AUFBAU-Profil ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt und wird standardmäßig mit 200 cm Länge geliefert. Es ist für LED Flexbänder bis zu einer max. Breite von 15 mm konzipiert und lässt sich biegen (siehe Skizze), ohne dass es dabei an Funktionalität und Kompaktheit verliert.

Wichtig: das LED Flexband wird erst nach den Biegearbeiten im Profil eingeklebt! So werden Knicken, Wölbungen oder Defekte am LED Stripe vermieden.

Die Profilabdeckung (opal/satiniert - Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und wird an den Außenseiten des Profils eingeklickt und verdeckt somit den Aluminiumbereich. Als Resultat bleibt eine durchgängig homogene Lichtleiste, die sich in das Raumdesign einfügt und ausgezeichnete Lichtverhältnisse schafft.

Die Profilabdeckung kann auch in einer Länge von 6 m geliefert werden.

Aufgrund des geringen Gewichtes kann dieses Profilsystem mit einem doppelseitigen Klebeband angebracht werden (siehe Zubehör).


GALAXY profiles

Perfect Light Lines



PO13 + C22

**NARROW, LIGHTWEIGHT AND BENDABLE!
SCHMAL, LEICHT UND BIEGBAR!**

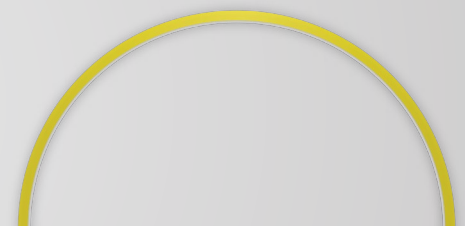

**BENDING RADIUS
BIEGERADIUS
> 40 CM**

NEW PO13



GALAXY[®] profiles

NEW

max.
15 mm

OEM



COVERS | ABDECKUNGEN



C22 Item No. | Art. Nr. 200 cm 8600054 Item No. | Art. Nr. 600 cm 8600055

END CAPS | ENDKAPPEN

E60 Item No. | Art. Nr. 8101035 **E61** Item No. | Art. Nr. 8101036

PROFILE

PO13 Item No. | Art. Nr. 8101030 **Z019** Item No. | Art. Nr. 8101037

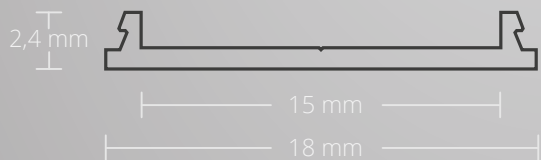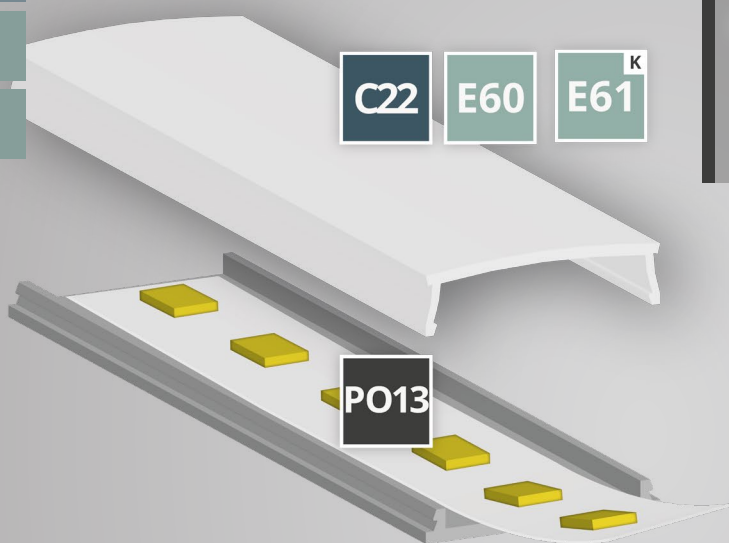

NEW
PO13

PO13 SURFACE | AUFBAU

bendable | biegebar | LED Stripes max. 15 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
Bending radius: see drawing | Biegeradius: siehe Skizze
18,0 mm x 2,4 mm | 85 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8101030

2019 Mounting Clips | Montageklammer Item No. | Art. Nr. 8101037



NEW


max.
15 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN

 

C22 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 18,0 mm x 4,4 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600054

600 cm Item No. | Art. Nr. 8600055

END CAPS | ENDKAPPEN



E60

SILICONE /SILIKON | 1 PCS/STK
Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8101035



E61 Cable | Kabel

SILICONE /SILIKON | 1 PCS/STK
Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8101036

NEW PO14

NEW

max.
12 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

NEW TO OUR RANGE IM SORTIMENT

HOMOGENOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
Möbel für Geschäftsausstattung
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
Treppenstufen und -Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

NEW
PO14

PO14

SURFACE | AUFBAU

flat | flach | LED Stripes max. 12 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600045

Al
ex



max. 12 mm

NEW

max.
12 mm



OEM



The PO14 LED profile cover (opal/satinised - 65% transparency) is made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and has been designed for the PN33 aluminium cooling strip. Clicked together, the two form an especially thin profile system that can house flex stripes up to a maximum width of 12mm.

The cover is clicked to the outside of the cooling strip, covering the aluminium area. Due to its lightweight design, this profile system can be fixed using double-sided tape (see accessories).

As a result, you are left with a uniform line of light that creates excellent light with a high transfer of the light output.

Note: when applying the LED flex stripe to the cooling strip, make sure that the wide side of the cooling strip is stuck to the stripes!

Die LED Profilabdeckung PO14 (opal/satiniert - Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und wurde eigens für den ALU-Kühlstreifen PN33 konzipiert. Zusammengeklickt ergeben beide ein besonders schmales Profilsystem, das mit Flexbändern mit einer max. Breite von 12 mm bestückt werden können.

Die Abdeckung wird auf der Außenseite des Kühlstreifens eingeklickt und verdeckt somit den Aluminiumbereich. Aufgrund des geringen Gewichtes kann dieses Profilsystem mit einem doppelseitigen Klebeband angebracht werden (siehe Zubehör).

Als Resultat bleibt eine durchgängig homogene Lichtleiste, die ausgezeichnete Lichtverhältnisse mit einer hohen Verwertung der Lichtleistung schafft.

Hinweis: beim Anbringen des LED Flexbandes am Kühlstreifen darauf achten, dass die breitere Seite des Kühlstreifens mit den Stripes beklebt wird!

GALAXY profiles

Perfect Light Lines




PN33 + PO14

NEW PO14



GALAXY profiles

- NEW**
- max. 12 mm
-
- OEM**
-

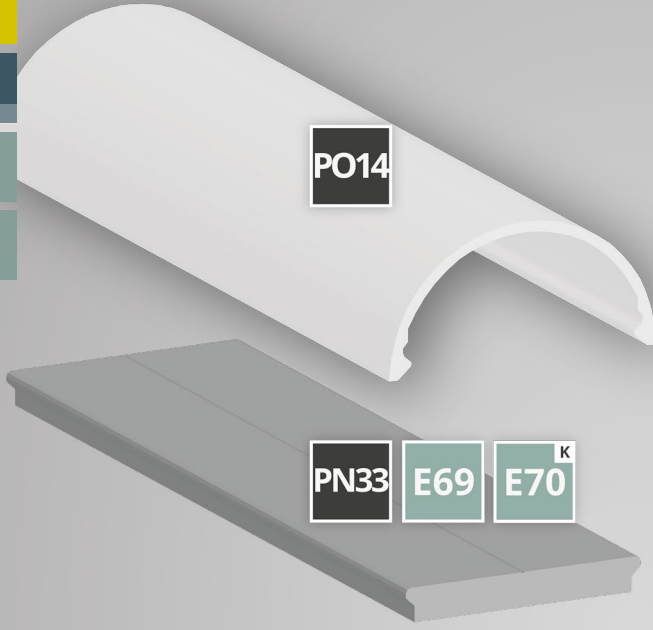

END CAPS | ENDKAPPEN



E69 Item No. | Art. Nr. **E70** Item No. | Art. Nr.
8101045 8101046

PROFILE

PN33 Item No. | Art. Nr.
8105050

COVERS | ABDECKUNGEN

PO14 Item No. | Art. Nr.
8600045

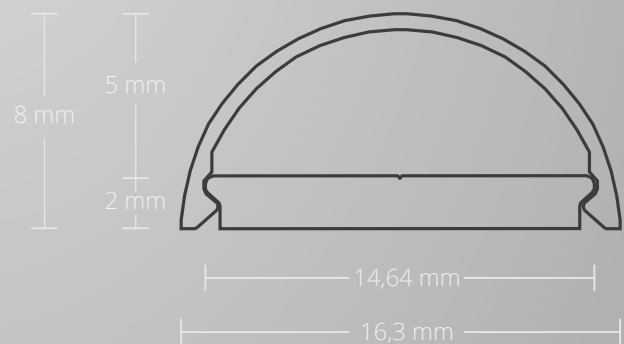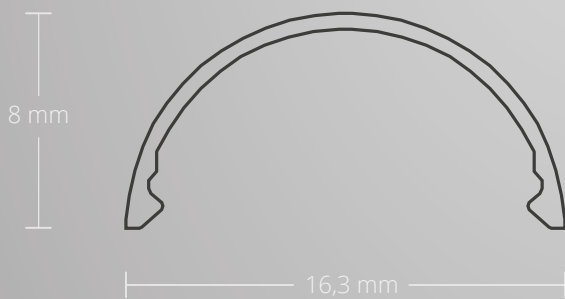

NEW PO14

PO14 SURFACE | AUFBAU

LED Stripes max. 12 mm

PC | opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

16,3 mm x 8 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600045



NEW

 
max.
12 mm



OEM



PROFILE



PN33

ALUMINIUM | 14,64 mm x 2 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8105050

END CAPS | ENDKAPPEN



E69

SILICONE /SILIKON | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8101045



E70 Cable | Kabel

SILICONE /SILIKON | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8101046

P015



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
Treppenstufen und -Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

PO15



PO15

SURFACE | AUFBAU

ultra-flat | ultraflach | LED Stripes max. 12 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8102062

Al
ex



max. 12 mm

max.
12 mm



OEM



PO15 LED SURFACE Profile has a particularly narrow and extremely flat design, is designed for LED flexstrips with a maximum width of 12 mm and is universally used in the Interior areas. This aluminium profile can be used to install application-specific.

The LED profile covers opal/satinised (translucence 65%) are made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

Covers also available in 6m length!

This LED SURFACE Profile can be fitted with three different plastic covers - flat, high or round cover. All three covers enclosed the CONSTRUCTION profile on the open side. Thus only the LED light bar is visible. With the high and round covers, the light from the LED stripes is illuminated in three directions (also to the side). The interior height (distance between LED chips and cover) is coordinated for a continuous light line - no pinpoints of light!

The PO15 LED SURFACE Profile is extremely flat and thus fits very well into the environment. This is ideally suited as an LED light source in residential and office furniture, home accessories, display cases, shelves and stairs and on walls and ceilings, among other things, due to their small dimensions and low weight.

Das PO15 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales und ultraflaches Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) bestehen aus bruchstärkerem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.


Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Dieses LED AUFBAU-Profil kann mit drei unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen bestückt werden - flache, hohe oder runde Abdeckung. Alle drei Abdeckungen umschließen das AUFBAU-Profil an der offenen Seite. Somit ist nur noch die LED Lichtleiste sichtbar. Bei der hohen und runden Abdeckungen leuchtet das Licht der LED Stripes in drei Richtungen (auch seitlich). Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED Chips und Abdeckung) ist für eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte!


Das PO15 LED AUFBAU-Profil ist ultraflach und fügt sich somit sehr gut in die Umgebungsbedingungen ein. Wegen der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes ist es unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen sowie an Treppenstufen, Wänden und Decken geeignet.

GALAXY profiles


Perfect Light Lines

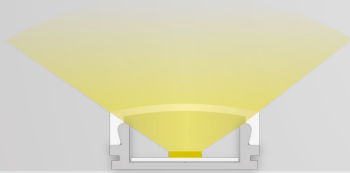

PO15 + C3

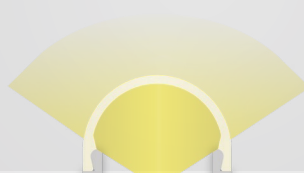

PO15+ C5

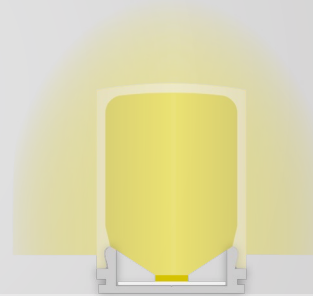

PO15 + C4

P015




12,49 mm

GALAXY profiles

max.
12 mm



OEM

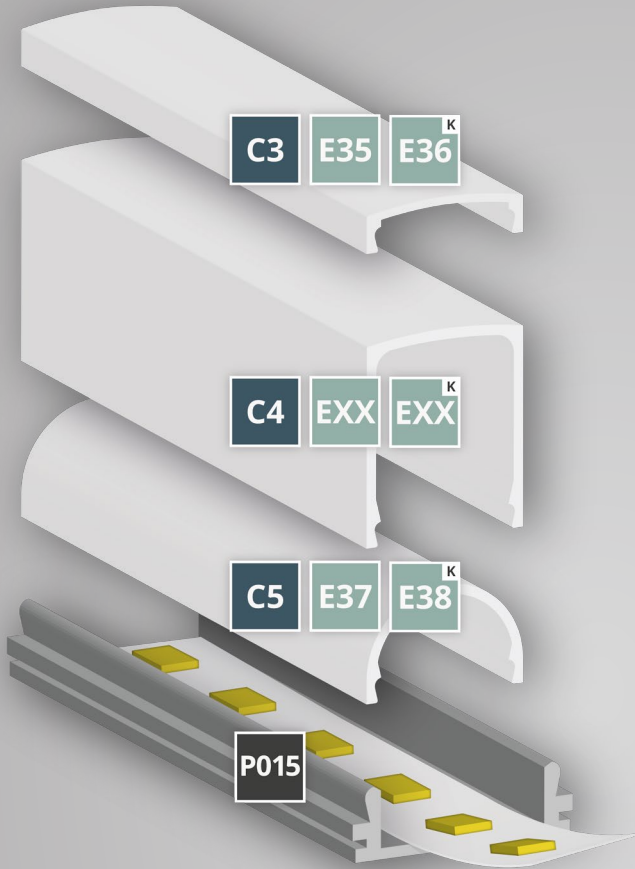

COVERS | ABDECKUNGEN


C3	200 cm	Item No. Art. Nr.	Item No. Art. Nr.
		8600005	300 cm 8600027 600 cm 8600038
C4	Item No. Art. Nr.	C5	Item No. Art. Nr.
	8600006		8600007

END CAPS | ENDKAPPEN

C3	E35	Item No. Art. Nr.	E36	Item No. Art. Nr.
		8102060		8103062
C4	EXX	Item No. Art. Nr.	EXX	Item No. Art. Nr.
		XXXXXXX		XXXXXX
C5	E37	Item No. Art. Nr.	E38	Item No. Art. Nr.
		8102070		8102072

PROFILE

P015	Item No. Art. Nr.
	8102062

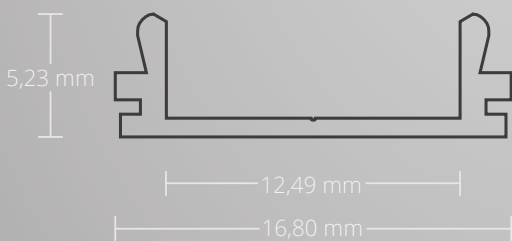

PO15



PO15 SURFACE | AUFBAU

ultra-flat | ultraflach | LED Stripes max. 12 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
16,80 mm x 5,23 mm | 132 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8102062


max.
12 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN

 


C3 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 16,80 mm x 4,63 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600005

300 cm Item No. | Art. Nr. 8600027


600 cm Item No. | Art. Nr. 8600038

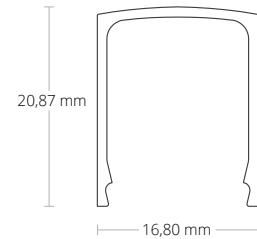

C4 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 16,80 mm x 20,87 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600006

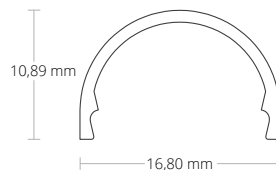

C5 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 16,80 mm x 10,89 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600007

END CAPS | ENDKAPPEN

C3



E35

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8102060

C3



E36 Cable | Kabel

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8103062

C4

GALAXY profiles

EXX

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. XXXXXXX

C4

GALAXY profiles

EXX Cable | Kabel

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. XXXXXXX

C5



E37

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8102070

C5



E38 Cable | Kabel

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8102072

NEW PO16

NEW

max.
8 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

NEW TO OUR RANGE IM SORTIMENT

HOMOGENOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Home and office furniture
Wohn- und Büromöbel
- Office equipment
Möbel für Büroausstattung
- Mirrors | Spiegel
- Cupboard doors | Schranktüren
- Display cabinets | Vitrinen
- Shelving | Regale
- Stairs and handrails
Treppenstufen und Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Homes | Wohnräume
- Common rooms | Aufenthaltsräume
- Offices, conference and presentation rooms
Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Waiting rooms | Ordinationen
- Business premises and sales floors
Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Hotel and gastronomy
Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, corridors and connecting rooms
Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Waiting and common rooms
Warte- und Aufenthaltsräume
- Commercial premises (e.g. hair salons)
Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten
(z. B. Friseursalons etc.)

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

NEW
PO16



PO16

SURFACE | AUFBAU

LED Stripes max. 8 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8101050

Al
ex



max. 8 mm

NEW

max.
8 mm



OEM



SLIM | FLAT | IDEAL FOR FURNITURE - 10 x 9.2 MM

The PO16 LED RECESSED/SURFACE Profile is 200cm long as standard and is made from high-quality aluminium (anodised). It is slim and flat in design and especially designed for integrating into furniture. The PO16 can also be mounted on ceilings and walls as an integrated or surface-mounted profile (mounting clips available).

With the standard flat profile cover made from shatter-proof, flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94 V-2 - opal/satinised - 65% transparency), the top of the aluminium profile is completely covered. LED flex stripes with a maximum width of 8mm can be fixed with adhesive.

Covers also available in 6m length!

The cover obscures the aluminium on the profile - so only the line of light is visible! The result is unified light and a high transfer of the light output!

SCHMAL | FLACH | IDEAL FÜR MÖBELBAU - 10 x 9,2 MM

Das PO16 LED EIN-/AUFBAU-Profil wird standardmäßig in der Länge von 200 cm geliefert und ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Es ist schmal und flach designt und besonders für die Integration in Möbel konzipiert. Das PO16 kann aber auch selbstverständlich an Decken und Wänden als Einbau- oder Aufbauprofil angebracht werden (Montageklammern verfügbar).


Mit der flachen Standard-Profilabdeckung aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2 - opal/satiniert - Lichtdurchlässigkeit 65 %) wird das ALU-Profil oberseitig komplett abgedeckt. Es können LED Flexbänder mit einer max. Breite von 8 mm eingeklebt werden.

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!


Die Abdeckung überdeckt das Alu der Profile – man sieht nur noch die Lichtlinie! Homogene Lichtverhältnisse und hohe Verwertung der Lichtleistung sind das Ergebnis!

GALAXY^{profiles}

Perfect Light Lines

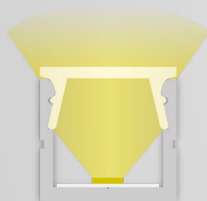

PO16+ C23

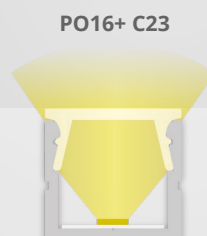

PO16+ C23

NEW PO16




GALAXY[®] profiles

NEW

max.
8 mm



OEM

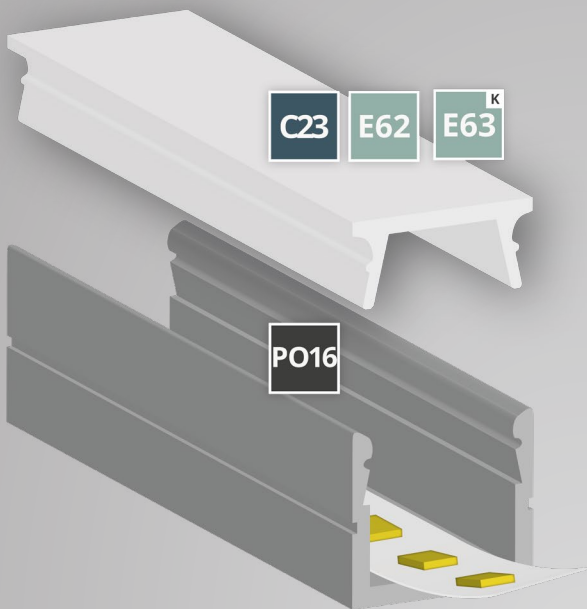

COVERS | ABDECKUNGEN


C23 Item No. | Art. Nr. 200 cm 8600046 Item No. | Art. Nr. 600 cm 8600047

END CAPS | ENDKAPPEN

E62 Item No. | Art. Nr. 8101055 **E63** Item No. | Art. Nr. 8101056

PROFILE

PO16 Item No. | Art. Nr. 8101050 **Z20** Item No. | Art. Nr. 8101057

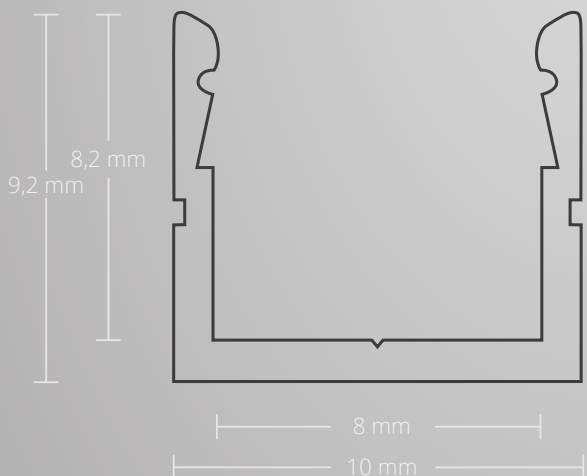

NEW PO16



PO16 SURFACE | AUFBAU

LED Stripes max. 8 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
10,0 mm x 9,2 mm | 117 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8101050

Z20 Mounting Clips | Montageklammer Item No. | Art. Nr. 8101057

NEW


max.
8 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN

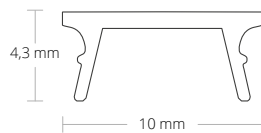

C23 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 10,0 mm x 4,3 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600046

600 cm Item No. | Art. Nr. 8600047

END CAPS | ENDKAPPEN



E62

SILICONE /SILIKON | 1 PCS/STK
Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8101055



E63 Cable | Kabel

SILICONE /SILIKON | 1 PCS/STK
Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8101056

P017

max.
11 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Stairs
Treppenstufen
- Façades, balconies and terraces
Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PO17

SURFACE | AUFBAU

ultra-flat/wings | ultraflach/Flügel

200 cm Item No. | Art. Nr. 8103082

Al
ex



max. 11 mm

max.
11 mm



OEM



PO17 LED SURFACE Profile has a particularly narrow and extremely flat design, is designed for LED flexstrips with a maximum width of 11 mm and is universally used in the Interior areas.

The LED profile covers opal/satinised (translucence 65%) and clear (translucence 85%) are made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

The PO17 LED SURFACE Profile is extremely flat and thus fits very well into the environment. It is ideally suited as an LED light source in residential and office rooms, retail shops as well as hotel and gastronomy businesses, among other things, due to their small dimensions and low weight.


Das PO17 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales und ultraflaches Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 11 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) und Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Das PO17 LED AUFBAU-Profil ist ultraflach und fügt sich somit sehr gut in die Umgebungsbedingungen ein. Wegen der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes ist es unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büroräumen, im Einzelhandel sowie in der Hotellerie/Gastronomie geeignet.

GALAXY profiles

Perfect Light Lines

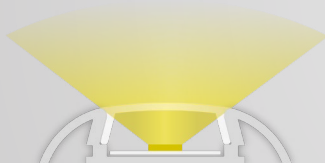

PO17 + C8



PO17 + C9


PO17



GALAXY[®]profiles

max.
11 mm

OEM

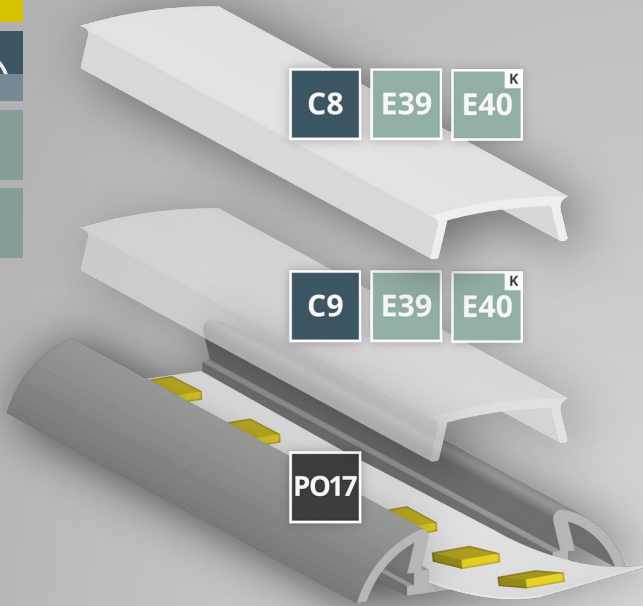

COVERS | ABDECKUNGEN


C8	200 cm	Item No. Art. Nr. 8600013	300 cm	Item No. Art. Nr. 8600028
C9	200 cm	Item No. Art. Nr. 8600012		

END CAPS | ENDKAPPEN

E39	Item No. Art. Nr. 8102080	E40	Item No. Art. Nr. 8102082
------------	--------------------------------	------------	--------------------------------

PROFILE

PO17	Item No. Art. Nr. 8103082
-------------	--------------------------------

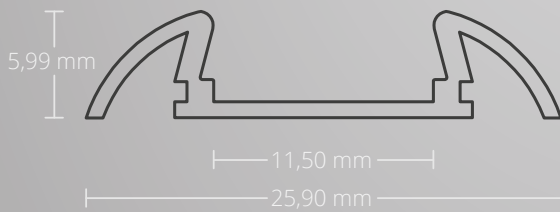

PO17



PO17 SURFACE | AUFBAU

ultra-flat/wings | ultraflach/Flügel
LED Stripes max. 11 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
25,90 mm x 5,99 mm | 240 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8103082


max.
11 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN

 


C8 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 12,91 mm x 4,30 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600013

300 cm Item No. | Art. Nr. 8600028

 

C9 transparent | klar | 85 %

PC | 12,91 mm x 4,30 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600012

END CAPS | ENDKAPPEN



E39

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8102080



E40 Cable | Kabel

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8102082

NEW PO18

NEW

max.
6 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

NEW TO OUR RANGE IM SORTIMENT

HOMOGENOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Spa and wellness areas
SPA- und Wellnessbereiche
- Swimming pools
Schwimm-/Hallenbäder
- Bathrooms/WCs
Bad/WC
- Kitchens
Küche
- Utility rooms/cellars
Waschküche/Keller
- Car washes
Autowaschanlagen/-waschstraßen
- Basically in any tile concept
Grundsätzlich in jedes Fliesenkonzept
- Outdoor areas
Outdoorbereiche
- Building facades
Gebäudefassaden
- Access paths, paths in parks and green areas
Park-, Grünanlagen und Zufahrten

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

NEW
PO18



PO18

SURFACE | AUFBAU

LED Stripes max. 6 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8101060

Al
ex



max. 6 mm

NEW

max.
6 mm



OEM



SLIM | FLAT | IDEAL FOR TILE CONCEPTS – 7.8 x 7 MM

The PO18 LED RECESSED/SURFACE Profile is 200cm long as standard and is made from high-quality aluminium (anodised). It is especially slim and flat, and is designed for use in tile concepts (just 7.8 x 7 mm).

The innovative H2O cover (made from opal/satinised polycarbonate and available in lengths of 200cm and 600cm - classification flammability UL94 V-2) houses the H2O aluminium cooling plate to carry the LED flex stripe - max width for LED stripes just 4mm. The H2O cover is pushed into the profile. The H2O end caps are made from silicone and are inserted into the side of the profile like a plug. This prevents moisture and water from getting in. The H2O end caps with cable channels must be sealed with silicone!

Covers also available in 6m length!

Uniform light and a high transfer of the light output in any wet room!

SCHMAL | FLACH | IDEAL FÜR FLIESENKONZEPTE – 7,8 x 7 MM

Das PO18 LED EIN-/AUFBAU-Profil wird standardmäßig in der Länge von 200 cm geliefert und ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Es ist besonders schmal, flach design und für den Einsatz in Fliesenkonzepten vorgesehen (nur 7,8 x 7 mm).


In die innovative H2O-Abdeckung (aus Polycarbonat und opal/satiniert und mit 200 cm und 600 cm Länge verfügbar - Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) wird die H2O-ALU-Kühlplatte als Trägerobjekt für das LED Flexband eingesetzt - max. Breite für LED Stripes nur 4 mm. Die H2O-Abdeckung wird in das Profil eingedrückt. Die H2O-Endkappen bestehen aus Silikon und werden seitlich wie ein Pfropf in das Profil gesteckt. Dies verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser. Die H2O-Endkappen mit Kabeldurchführung müssen mit Silikon abgedichtet werden!

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Homogene Lichtverhältnisse und hohe Verwertung der Lichtleistung in jeder Nasszelle!


GALAXY profiles

Perfect Light Lines

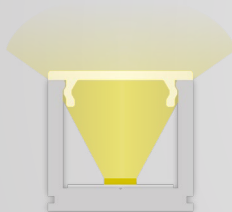

PO18 + C24


PO18+ C25

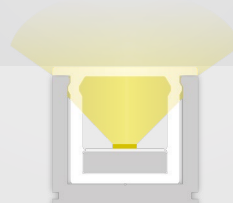

WORLD FIRST | WELTNEUHEIT

Homogeneous light in a compact package
Homogenes Licht trotz kleinster Abmessungen

NEW PO18

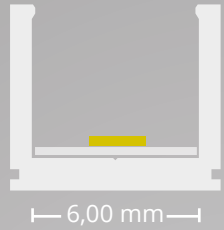


GALAXY[®] profiles

NEW

max. 6 mm

OEM

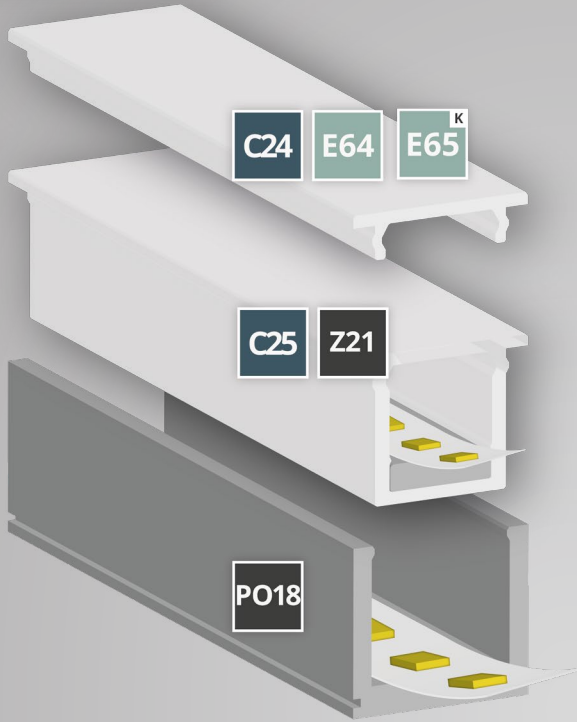

COVERS | ABDECKUNGEN


C24	Item No. Art. Nr. 200 cm 8600041	Item No. Art. Nr. 600 cm 8600042
C25	Item No. Art. Nr. 200 cm 8600052	Item No. Art. Nr. 260 cm 8600053
Z21	Item No. Art. Nr. 8101064	

END CAPS | ENDKAPPEN

E64	Item No. Art. Nr. 8101065	E65	Item No. Art. Nr. 8101066
------------	--------------------------------	------------	--------------------------------

PROFILE

PO18	Item No. Art. Nr. 8101060
-------------	--------------------------------

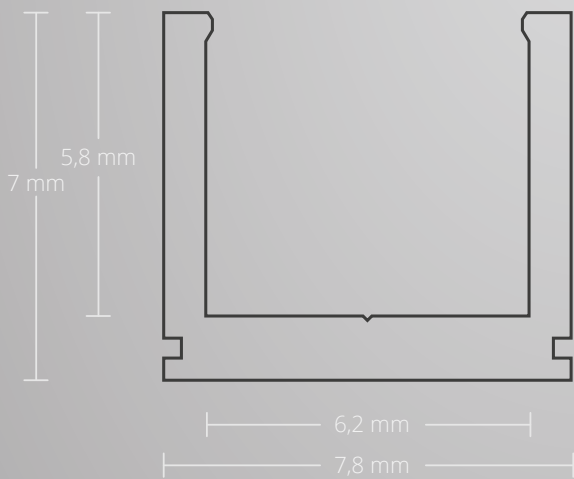

NEW PO18



PO18 SURFACE | AUFBAU

LED Stripes max. 6 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
7,8 mm x 7,0 mm | 90 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8101060

NEW


max.
6 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN

 


C24 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 1,94 mm x 7,8 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600041

600 cm Item No. | Art. Nr. 8600042

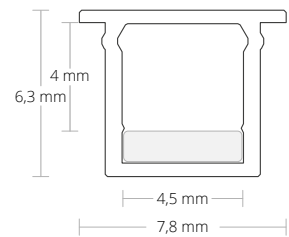

C25 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

max. 4,5 mm


PC | 7,8 mm x 6,3 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600052

260 cm Item No. | Art. Nr. 8600053


Z21 Profil 200 cm Item No. | Art. Nr. 8101064

END CAPS | ENDKAPPEN

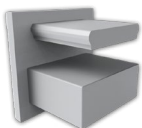

E64

SILICONE /SILIKON | 1 PCS/STK
Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8101065

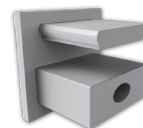

E65 Cable | Kabel

SILICONE /SILIKON | 1 PCS/STK
Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8101066

P023

max.
11 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

NEW Now also available in white and black!
Jetzt auch in Weiß und Schwarz erhältlich!

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs
Treppenstufen
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

PO23

PO23

CORNER | ECK

LED Stripes max. 11 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8104052

Al
ex



max. 11 mm

max.
11 mm



OEM



PO23 LED CORNER profile is designed for LED flexstrips with a maximum width of 11 mm and is universally used in the Interior areas.

The LED profile covers opal/satinised (translucence 65%) and clear (translucence 85%) are made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output (no pinpoint spots of light, but rather continuous lines of light).

The PO23 LED CORNER profile is dimensioned extremely small and is ideally suited as an LED light source in residential and office furniture, home accessories, display cases, shelves as well as on stairs, walls and ceilings, among other things, due to its low weight.


Das PO23 LED ECK-Profil ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 11 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) und Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie).

Das PO23 LED ECK-Profil ist ultraklein dimensioniert und aufgrund des geringen Gewichtes unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen sowie an Treppenstufen, Wänden und Decken geeignet.

GALAXY profiles


Perfect Light Lines

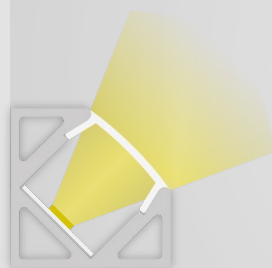

PO23 + C9



PO23 + C8

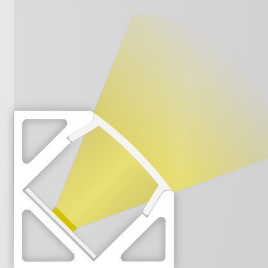


PO23 + C9

PO23



GALAXY[®] profiles

- max. 11 mm
-
- OEM
-

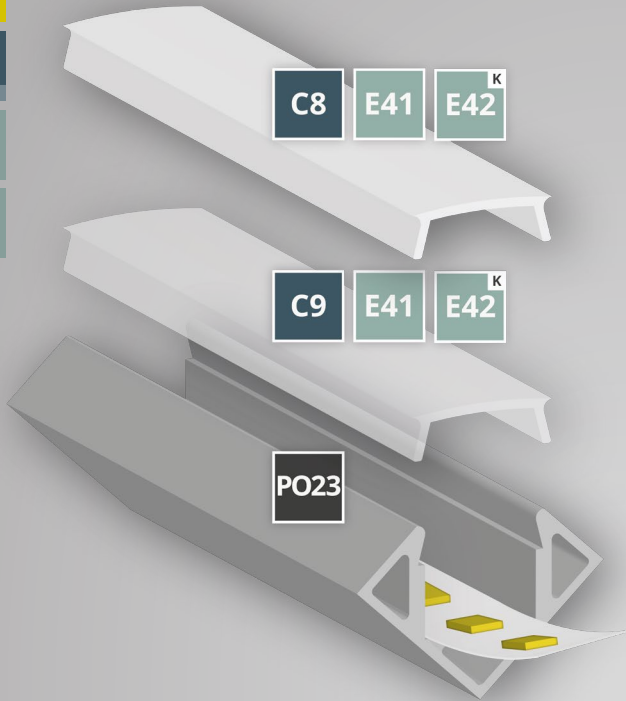

COVERS | ABDECKUNGEN

C8	200 cm	Item No. Art. Nr. 8600013	300 cm	Item No. Art. Nr. 8600028
C9	200 cm	Item No. Art. Nr. 8600012		

END CAPS | ENDKAPPEN


GRAY GRAU	E41	Item No. Art. Nr. 8103050	E42	Item No. Art. Nr. 8103052
WHITE WEISS	E41W	Item No. Art. Nr. 8103053	E42W	Item No. Art. Nr. 8103054
BLACK SCHWARZ	E41B	Item No. Art. Nr. 8103055	E42B	Item No. Art. Nr. 8103056

PROFILE

PO23	200 cm	Item No. Art. Nr. 8104052
	550 cm	Item No. Art. Nr. 8104056
WHITE WEISS	200 cm	Item No. Art. Nr. 8104053
BLACK SCHWARZ	200 cm	Item No. Art. Nr. 8104054



Z02
Item No. | Art. Nr.
8104050

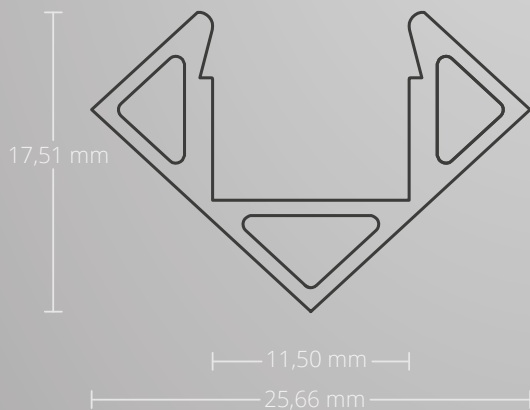

PO23

PO23 CORNER | ECK

LED Stripes max. 11 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
25,66 mm x 17,51 mm | 460 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8104052

550 cm Item No. | Art. Nr. 8104056

200 cm | WHITE/WEISS RAL 9010 Item No. | Art. Nr. 8104053

200 cm | BLACK/SCHWARZ RAL 9005 Item No. | Art. Nr. 8104054

Z02 Mounting Clips | Montageklammer Item No. | Art. Nr. 8104050


max.
11 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN

 

C8 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 12,91 mm x 4,30 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600013

300 cm Item No. | Art. Nr. 8600028



C9 transparent | klar | 85 %

PC | 12,91 mm x 4,30 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600012

END CAPS | ENDKAPPEN



E41

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8103050

White | Weiß Item No. | Art. Nr. 8103053

Black | Schwarz Item No. | Art. Nr. 8103055



E42 Cable | Kabel

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8103052

White | Weiß Item No. | Art. Nr. 8103054

Black | Schwarz Item No. | Art. Nr. 8103056

PN4

max.
24 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

NEW Now also available in white and black!
Jetzt auch in Weiß und Schwarz erhältlich!

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs
Treppenstufe
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PN4

SURFACE | AUFBAU

flat | flach | LED Stripes max. 24 mm


200 cm Item No. | Art. Nr. 8201012



max.
24 mm



 OEM



The PN4 LED SURFACE Profile has a narrow design and is designed for LED flexstrips with a maximum width of 24 mm and is universally used in interior areas (in conjunction with the PL10 LED SURFACE Profile and cable universal duct also as a stand-alone LED pendant lamp with cord suspension or as LED lamp fixed with mounting springs). This aluminium profile can be used to install application-specific.

These LED opal/satinised (65% translucency), frosted (75 % translucency) or clear (85% translucency) profile covers are made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (flame retardancy classification UL94 V-2) and create uniform LED light with a high transference of the light output. (No points of light, just continuous lines of light)

Covers also available in 6m length!

This LED SURFACE Profile can be fitted with four different plastic covers - flat, high, very high, or round cover. With the flat cover, the light shines in one direction, however, with the high, very high and round cover, the light illuminates the LED stripes in three directions (also on the side).

The PN4 LED SURFACE Profile has a large heat sink and can therefore be equipped with strong LED flexstrips. The interior height (distance between LED chips and cover) is coordinated for a continuous light line - no pin-points of light! It can be used both as a general spatial and object lighting as well as décor and effect lighting.

Das PN4 LED AUFBAU-Profil hat ein schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 24 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit PL10 LED AUFBAU-Profil und Kabel-Universalkanal auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montagefedern) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Die LED Profilabdeckungen opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), frosted (Lichtdurchlässigkeit 75 %) oder klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. (Keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie)


Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Dieses LED AUFBAU-Profil kann mit vier unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen bestückt werden - flache, hohe, sehr hohe oder runde Abdeckung. Bei der flachen Abdeckung strahlt das Licht in eine Richtung, hingegen bei der hohen, sehr hohen und runden Abdeckung leuchtet das Licht der LED Stripes in drei Richtungen (auch seitlich).


Das PN4 LED AUFBAU-Profil hat einen großen Kühlkörper und kann somit mit starken LED Flexbändern bestückt werden. Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED Chips und Abdeckung) ist für eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte! Es kann sowohl als allgemeine Raum- und Objektbeleuchtung als auch als Dekor- und Effektbeleuchtung eingesetzt werden.

GALAXY profiles

Perfect Light Lines

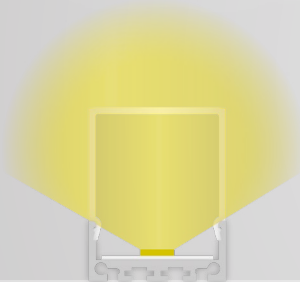


PN4 + C12

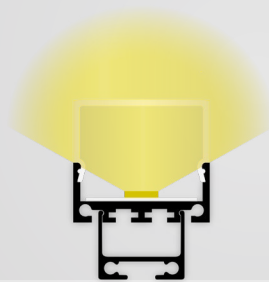

PN4 + PL10 + C11



PN4 + C10

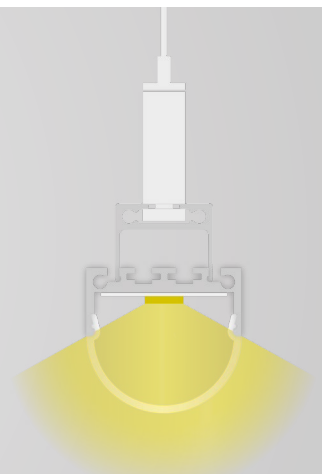

PN4 + PL10 + C13 + ZO3

PN4




24,08 mm

GALAXY profiles

max.
24 mm

OEM

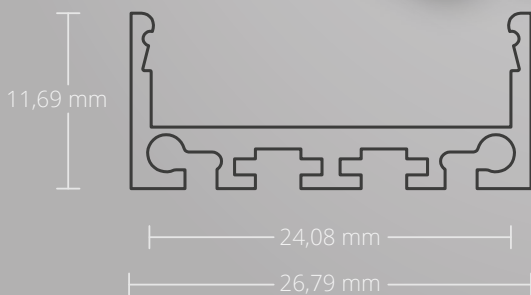

COVERS | ABDECKUNGEN

C10	Item No. Art. Nr. 200 cm 8600017 600 cm 8600040	C19	Item No. Art. Nr. 8600036
C18	Item No. Art. Nr. 8600035	C11	Item No. Art. Nr. 8600018
C12	Item No. Art. Nr. 8600019	C13	Item No. Art. Nr. 8600020

END CAPS | ENDKAPPEN

C10 C19 C18					
GRAY GRAU	E43	Item No. Art. Nr. 8201011	WHITE WEISS	E43W	Item No. Art. Nr. 8201015
BLACK SCHWARZ	E43B	Item No. Art. Nr. 8201016			
C11					
GRAY GRAU	E44	Item No. Art. Nr. 8202011	WHITE WEISS	E44W	Item No. Art. Nr. 8202012
BLACK SCHWARZ	E44B	Item No. Art. Nr. 8202013			
C12					
GRAY GRAU	E45	Item No. Art. Nr. 8203011	WHITE WEISS	E45W	Item No. Art. Nr. 8203012
BLACK SCHWARZ	E45B	Item No. Art. Nr. 8203013			
C13					
GRAY GRAU	E46	Item No. Art. Nr. 8204011	WHITE WEISS	E46W	Item No. Art. Nr. 8204012
BLACK SCHWARZ	E46B	Item No. Art. Nr. 8204013			

PROFILE

PN4	Item No. Art. Nr. 8201012		PL10.1	Item No. Art. Nr. 10 cm 8101085 200 cm 8101080	
WHITE WEISS	200 cm	Item No. Art. Nr. 8201013		Z12	Item No. Art. Nr. 8301506
BLACK SCHWARZ	200 cm	Item No. Art. Nr. 8201014		Z13	Item No. Art. Nr. 8301507

LINEAR LED LAMP | LINEARE LED LEUCHTE

PL10	Item No. Art. Nr. 8107012		Z03	Item No. Art. Nr. 8301502	
WHITE WEISS	200 cm	Item No. Art. Nr. 8107013		Z05	Item No. Art. Nr. 8301501
BLACK SCHWARZ	200 cm	Item No. Art. Nr. 8107014		Z10	Item No. Art. Nr. 8301504
	Z06	Item No. Art. Nr. 8251001		Z11	Item No. Art. Nr. 8301505



PN4 SURFACE | AUFBAU

flat | flach | LED Stripes max. 24 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
26,79 mm x 11,69 mm | 460 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8201012

200 cm | WHITE/WEISS RAL 9010 Item No. | Art. Nr. 8201013

200 cm | BLACK/SCHWARZ RAL 9005 Item No. | Art. Nr. 8201014

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 10 cm Item No. | Art. Nr. 8101085

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 200 cm Item No. | Art. Nr. 8101080

CONNECTER | VERBINDER Z12 180° Item No. | Art. Nr. 8301506

CONNECTER | VERBINDER Z13 90° Item No. | Art. Nr. 8301507

max.
24 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN




C10 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600017

600 cm Item No. | Art. Nr. 8600040

 

C19 frosted 75 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm


200 cm Item No. | Art. Nr. 8600036



C18 transparent | klar | 85 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm



200 cm Item No. | Art. Nr. 8600035

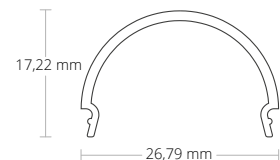

C13 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 26,79 mm x 17,22 mm



200 cm Item No. | Art. Nr. 8600020

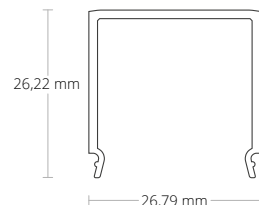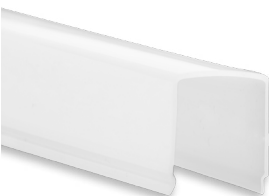

C12 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 26,79 mm x 26,22 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600019

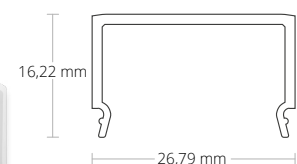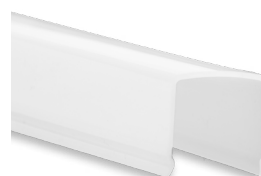

C11 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 26,79 mm x 16,22 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600018

PN4

max.
24 mm



OEM



END CAPS | ENDKAPPEN


C10 | C19 | C18



E43 Aluminium

2 PCS/STK | incl. screws | inkl. Schrauben
Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8201011
White | Weiß Item No. | Art. Nr. 8201015
Black | Schwarz Item No. | Art. Nr. 8201016

C11

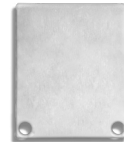

E44 Aluminium

2 PCS/STK | incl. screws | inkl. Schrauben
Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8202011
White | Weiß Item No. | Art. Nr. 8202012
Black | Schwarz Item No. | Art. Nr. 8202013


C12



E45 Aluminium

2 PCS/STK | incl. screws | inkl. Schrauben
Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8203011
White | Weiß Item No. | Art. Nr. 8203012
Black | Schwarz Item No. | Art. Nr. 8203013

C13

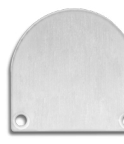

E46 Aluminium

2 PCS/STK | incl. screws | inkl. Schrauben
Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8204011
White | Weiß Item No. | Art. Nr. 8204012
Black | Schwarz Item No. | Art. Nr. 8204013

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHE



PL10 cable universal duct | Kabel-Universalkanal

200 cm | Item No. | Art. Nr. 8107012

WHITE/WEISS RAL 9010 Item No. | Art. Nr. 8107013

BLACK/SCHWARZ RAL 9005 Item No. | Art. Nr. 8107014

CONNECTER | VERBINDER Z10 180° Item No. | Art. Nr. 8301504

CONNECTER | VERBINDER Z11 90° Item No. | Art. Nr. 8301505



Z06 Aluminium

Spring-Gripper
Montagefeder
Item No. | Art. Nr. 8251001



Z03 Aluminium 1,5 m

Hanging Wire System
Seilabhängung | Set | 75 kg
Item No. | Art. Nr. 8301502



Z05 Aluminium

Gripper Set
Gelenkgripper Set
Item No. | Art. Nr. 8301501

PN4

max.
24 mm



OEM





EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
Wohnaccessoires
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
Treppenstufen und -Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

PN5



PN5

RECESSED | EINBAU

flat/wings | flach/Flügel | LED Stripes max. 24 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8206012

Al
ex



max. 24 mm

max.
24 mm



OEM



PN5 LED RECESSED Profile has a narrow design, is designed for LED flexstrips with a maximum width of 24 mm and is universally used in the Interior (optional with the additional cable universal duct PL10).

These LED opal/satinised (65% translucency), frosted (75% translucency) or clear (85% translucency) profile covers are made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (flame retardancy classification UL94 V-2) and create uniform LED light with a high transference of the light output. (No points of light, just continuous lines of light)

Covers also available in 6m length!

This LED RECESSED Profile can be fitted with four different plastic covers - flat, high, very high, or round cover. With the flat cover, the light shines in one direction, however, with the high, very high and round cover, the light illuminates the LED stripes in three directions (also on the side). The interior height (distance between LED chips and cover) is coordinated with the high, very high and round cover for a continuous line of light - no pinpoint of light! The PN5 LED RECESSED Profile has a large heat sink and can therefore be equipped with strong LED flexstrips. It can be used both as a general spatial and object lighting as well as décor and effect lighting. It is ideal for installation in walls and ceilings.

Das PN5 LED EINBAU-Profil hat ein schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 24 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt (optional mit dem zusätzlichen Kabel-Universal-kanal PL10).


Die LED Profilabdeckungen opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65%), frosted (Lichtdurchlässigkeit 75%) oder klar (Lichtdurchlässigkeit 85%) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. (Keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie)

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!


Dieses LED EINBAU-Profil kann mit vier unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen bestückt werden – flache, hohe, sehr hohe oder runde Abdeckung. Bei der flachen Abdeckung strahlt das Licht in eine Richtung, hingegen bei der hohen, sehr hohen und runden Abdeckung leuchtet das Licht der LED Stripes in drei Richtungen (auch seitlich). Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED Chips und Abdeckung) ist bei der hohen, sehr hohen und runden Abdeckung für eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte! Das PN5 LED EINBAU-Profil hat einen großen Kühlkörper und kann somit mit starken LED Flexbändern bestückt werden. Es kann sowohl als allgemeine Raum- und Objektbeleuchtung als auch als Dekor- und Effektbeleuchtung eingesetzt werden. Es ist ideal zum Einbau in Decken und Wänden.

GALAXY profiles


Perfect Light Lines

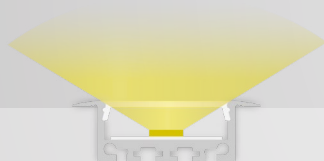


PN5 + C10

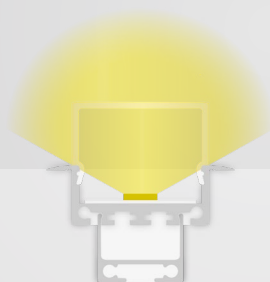

PN5 + PL10 + C11

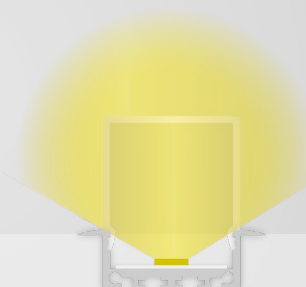


PN5 + C12

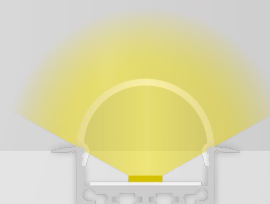


PN5 + C13

PN5

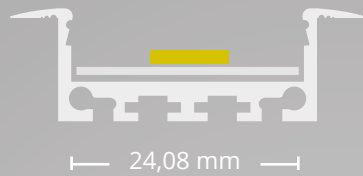

GALAXY[®] profiles

- max. 24 mm
- OEM
-

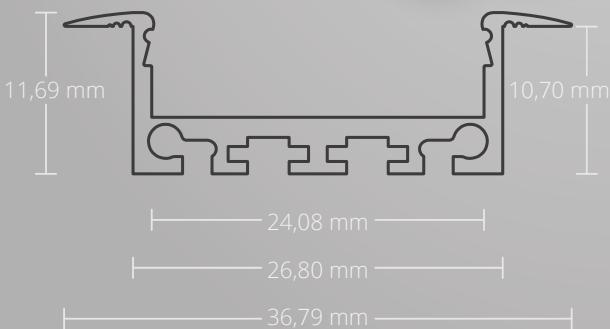

COVERS | ABDECKUNGEN

C10	Item No. Art. Nr. 200 cm 8600017 600 cm 8600040	C19	Item No. Art. Nr. 8600036
C18	Item No. Art. Nr. 8600035	C11	Item No. Art. Nr. 8600018
C12	Item No. Art. Nr. 8600019	C13	Item No. Art. Nr. 8600020

END CAPS | ENDKAPPEN

C10 E43	Item No. Art. Nr. 8201011	C19 E43	Item No. Art. Nr. 8201011
C18 E43	Item No. Art. Nr. 8201011	C11 E44	Item No. Art. Nr. 8202011
C12 E45	Item No. Art. Nr. 8203011	C13 E46	Item No. Art. Nr. 8204011

PROFILE

PN5 Item No. | Art. Nr.
8206012



PL10.1
Item No. | Art. Nr.
10 cm 8101085
200 cm 8101080



Z12
Item No. | Art. Nr.
8301506



Z13
Item No. | Art. Nr.
8301507

LINEAR LED LAMP | LINEARE LED LEUCHTE

PL10 Item No. | Art. Nr.
8107012



Z06
Item No. | Art. Nr.
8251001



Z11
Item No. | Art. Nr.
8301505



Z10
Item No. | Art. Nr.
8301504

PN5

PN5 RECESSED | EINBAU

flat/wings | flach/Flügel | LED Stripes max. 24 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
36,79 mm x 11,69 mm | 490 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8206012

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 10 cm Item No. | Art. Nr. 8101085

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 200 cm Item No. | Art. Nr. 8101080

CONNECTER | VERBINDER Z12 180° Item No. | Art. Nr. 8301506

CONNECTER | VERBINDER Z13 90° Item No. | Art. Nr. 8301507

max.
24 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN




C10 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600017

600 cm Item No. | Art. Nr. 8600040

 

C19 frosted 75 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm



200 cm Item No. | Art. Nr. 8600036



C18 transparent | klar | 85 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm



200 cm Item No. | Art. Nr. 8600035

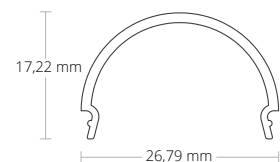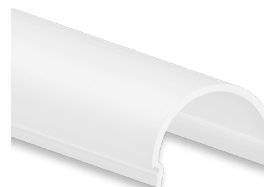

C13 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 26,79 mm x 17,22 mm



200 cm Item No. | Art. Nr. 8600020

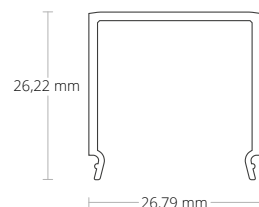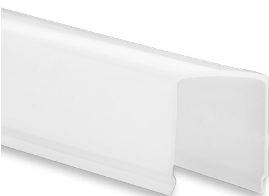

C12 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 26,79 mm x 26,22 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600019

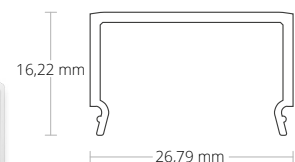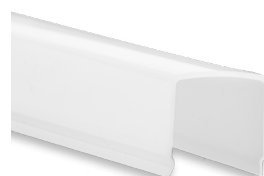

C11 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 26,79 mm x 16,22 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600018

PN5

max.
24 mm



OEM



END CAPS | ENDKAPPEN


C10 | C19 | C18



E43 Aluminium

2 PCS/STK | incl. screws | inkl. Schrauben
Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8201011

C11

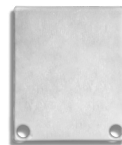

E44 Aluminium

2 PCS/STK | incl. screws | inkl. Schrauben
Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8202011


C12



E45 Aluminium

2 PCS/STK | incl. screws | inkl. Schrauben
Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8203011

C13

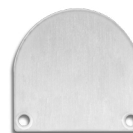

E46 Aluminium

2 PCS/STK | incl. screws | inkl. Schrauben
Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8204011

LINEAR LED LAMP | LINEARE LED LEUCHE



PL10 cable universal duct | Kabel-Universalkanal

200 cm | Item No. | Art. Nr. 8107012

CONNECTER | VERBINDER Z10 180° Item No. | Art. Nr. 8301504

CONNECTER | VERBINDER Z11 90° Item No. | Art. Nr. 8301505



Z06 Aluminium

Spring-Gripper

Montagefeder

Item No. | Art. Nr. 8251001

PN5

max.
24 mm



OEM



PN6

max.
24 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

NEW Now also available in white and black!
Jetzt auch in Weiß und Schwarz erhältlich!

HOMOGENOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs
Treppenstufe
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

PN6



PN6

SURFACE | AUFBAU

high | hoch | LED Stripes max. 24 mm
200 cm Item No. | Art. Nr. 8301012

Al
ex

 


max. 24 mm

max.
24 mm



OEM



The PN6 LED SURFACE Profile has a narrow design and is designed for LED flexstrips with a maximum width of 24 mm and is universally used in interior areas (also as a stand-alone LED pendant lamp with cord suspension or as LED lamp fixed with mounting springs). This aluminium profile can be used to install application-specific.

These LED opal/satinised (65% translucency), frosted (75 % translucency) or clear (85% translucency) profile covers are made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (flame retardancy classification UL94 V-2) and create uniform LED light with a high transference of the light output. (No points of light, just continuous lines of light)

Covers also available in 6m length!

This LED SURFACE Profile can be fitted with four different plastic covers - flat, high, very high, or round cover. With the flat cover, the light shines in one direction, however, with the high, very high and round cover, the light illuminates the LED stripes in three directions (also on the side). The interior height (distance between LED chips and cover) is coordinated with the high, very high and round cover for a continuous line of light - no pinpoint of light! The PN6 LED SURFACE Profile has a large heat sink and can therefore be equipped with strong LED flexstrips. It can be used both as a general spatial and object lighting as well as décor and effect lighting.

Das PN6 LED AUFBAU-Profil hat ein schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 24 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montage-federn) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.


Die LED Profilabdeckungen opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), frosted (Lichtdurchlässigkeit 75 %) oder klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. (Keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie)

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!


Dieses LED AUFBAU-Profil kann mit vier unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen bestückt werden – flache, hohe, sehr hohe oder runde Abdeckung. Bei der flachen Abdeckung strahlt das Licht in eine Richtung, hingegen bei der hohen, sehr hohen und runden Abdeckung leuchtet das Licht der LED Stripes in drei Richtungen (auch seitlich). Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED Chips und Abdeckung) ist bei der hohen, sehr hohen und runden Abdeckung für eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte! Das PN6 LED AUFBAU-Profil hat einen besonders großen Kühlkörper und kann somit mit sehr starken LED Flexbändern bestückt werden. Es kann sowohl als allgemeine Raum- und Objektbeleuchtung als auch als Dekor- und Effektbeleuchtung eingesetzt werden.

GALAXY profiles


Perfect Light Lines

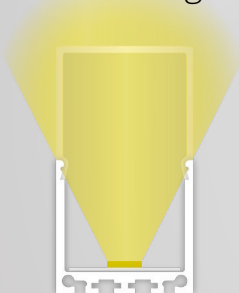


PN6 + C12

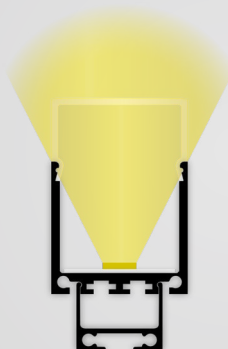

PN6 + PL10 + C11

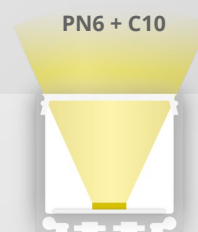


PN6 + C10

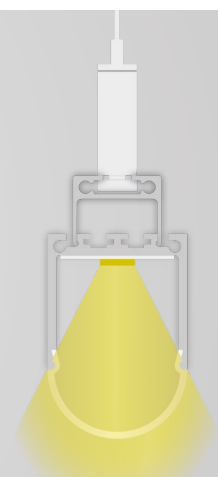

PN6 + PL10 + C13 + ZO3

PN6

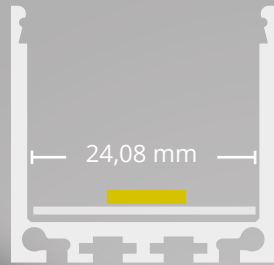


GALAXY[®] profiles

max.
24 mm



OEM

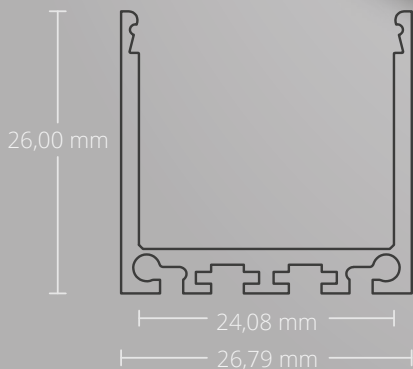

COVERS | ABDECKUNGEN

C10 Item No. | Art. Nr.
200 cm 8600017
600 cm 8600040

C19 Item No. | Art. Nr.
8600036

C18 Item No. | Art. Nr.
8600035

C11 Item No. | Art. Nr.
8600018

C12 Item No. | Art. Nr.
8600019

C13 Item No. | Art. Nr.
8600020

END CAPS | ENDKAPPEN

C10 | C19 | C18

GRAY GRAU **E47** Item No. | Art. Nr.
8301011

WHITE WEISS **E47W** Item No. | Art. Nr.
8301015

BLACK SCHWARZ **E47B** Item No. | Art. Nr.
8301016

C11

GRAY GRAU **E48** Item No. | Art. Nr.
8302011

WHITE WEISS **E48W** Item No. | Art. Nr.
8302012

BLACK SCHWARZ **E48B** Item No. | Art. Nr.
8302013

C12

GRAY GRAU **E49** Item No. | Art. Nr.
8303011

WHITE WEISS **E49W** Item No. | Art. Nr.
8303012

BLACK SCHWARZ **E49B** Item No. | Art. Nr.
8303013

C13

GRAY GRAU **E50** Item No. | Art. Nr.
8304011

WHITE WEISS **E50W** Item No. | Art. Nr.
8304012

BLACK SCHWARZ **E50B** Item No. | Art. Nr.
8304013

PROFILE

PN6 Item No. | Art. Nr.
8301012



PL10.1
Item No. | Art. Nr.
10 cm 8101085
200 cm 8101080

WHITE WEISS **200 cm** Item No. | Art. Nr.
8301013



Z12
Item No. | Art. Nr.
8301506

BLACK SCHWARZ **200 cm** Item No. | Art. Nr.
8301014



Z13
Item No. | Art. Nr.
8301507

LINEAR LED LAMP | LINEARE LED LEUCHTE

PL10 Item No. | Art. Nr.
8107012

WHITE WEISS **200 cm** Item No. | Art. Nr.
8107013



Z03
Item No. | Art. Nr.
8301502

BLACK SCHWARZ **200 cm** Item No. | Art. Nr.
8107014



Z06
Item No. | Art. Nr.
8251001



Z05
Item No. | Art. Nr.
8301501



Z11
Item No. | Art. Nr.
8301505



Z10
Item No. | Art. Nr.
8301504



PN6 SURFACE | AUFBAU

high | hoch | LED Stripes max. 24 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
26,79 mm x 26,00 mm | 730 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8301012

200 cm | WHITE/WEISS RAL 9010 Item No. | Art. Nr. 8301013

200 cm | BLACK/SCHWARZ RAL 9005 Item No. | Art. Nr. 8301014

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 10 cm Item No. | Art. Nr. 8101085

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 200 cm Item No. | Art. Nr. 8101080

CONNECTER | VERBINDER Z12 180° Item No. | Art. Nr. 8301506

CONNECTER | VERBINDER Z13 90° Item No. | Art. Nr. 8301507

max.
24 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN



C10 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600017


600 cm Item No. | Art. Nr. 8600040



C19 frosted 75 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm


200 cm Item No. | Art. Nr. 8600036

 

C18 transparent | klar | 85 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm



200 cm Item No. | Art. Nr. 8600035

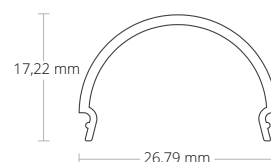

C13 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 26,79 mm x 17,22 mm



200 cm Item No. | Art. Nr. 8600020

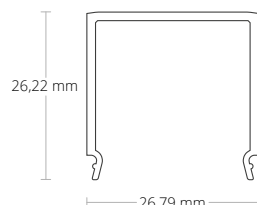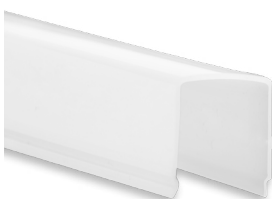

C12 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 26,79 mm x 26,22 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600019

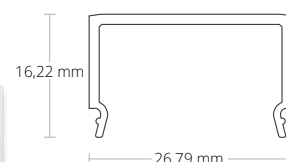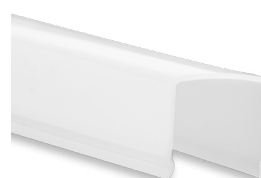

C11 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 26,79 mm x 16,22 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600018

PN6

max.
24 mm



OEM



END CAPS | ENDKAPPEN

C10 | C19 | C18



E47 Aluminium

2 PCS/STK | incl. screws | inkl. Schrauben
Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8301011
White | Weiß Item No. | Art. Nr. 8301015
Black | Schwarz Item No. | Art. Nr. 8301016

C11



E48 Aluminium

2 PCS/STK | incl. screws | inkl. Schrauben
Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8302011
White | Weiß Item No. | Art. Nr. 8302012
Black | Schwarz Item No. | Art. Nr. 8302013

C12



E49 Aluminium

2 PCS/STK | incl. screws | inkl. Schrauben
Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8303011
White | Weiß Item No. | Art. Nr. 8303012
Black | Schwarz Item No. | Art. Nr. 8303013

C13



E50 Aluminium

2 PCS/STK | incl. screws | inkl. Schrauben
Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8304011
White | Weiß Item No. | Art. Nr. 8304012
Black | Schwarz Item No. | Art. Nr. 8304013

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



PL10 cable universal duct | Kabel-Universalkanal

200 cm | Item No. | Art. Nr. 8107012

WHITE/WEISS RAL 9010 Item No. | Art. Nr. 8107013

BLACK/SCHWARZ RAL 9005 Item No. | Art. Nr. 8107014

CONNECTER | VERBINDER Z10 180° Item No. | Art. Nr. 8301504

CONNECTER | VERBINDER Z11 90° Item No. | Art. Nr. 8301505



Z06 Aluminium

Spring-Gripper
Montagefeder
Item No. | Art. Nr. 8251001



Z03 Aluminium 1,5 m

Hanging Wire System
Seilabhängung | Set | 75 kg
Item No. | Art. Nr. 8301502



Z05 Aluminium

Gripper Set
Gelenkgripper Set
Item No. | Art. Nr. 8301501

PN6

max.
24 mm



OEM



PN7



max.
24 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
Wohnaccessoires
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
Treppenstufen und -Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PN7

RECESSED | EINBAU

high/wings | hoch/Flügel | LED Stripes max. 24 mm
200 cm Item No. | Art. Nr. 8305012

Al
ex



max. 24 mm

max.
24 mm



OEM



PN7 LED RECESSED Profile has a narrow design, is designed for LED flexstrips with a maximum width of 24 mm and is universally used in the Interior (optional with the additional cable universal duct PL10).

These LED opal/satinised (65% translucency), frosted (75 % translucency) or clear (85% translucency) profile covers are made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (flame retardancy classification UL94 V-2) and create uniform LED light with a high transference of the light output. (No points of light, just continuous lines of light)

Covers also available in 6m length!

This LED RECESSED Profile can be fitted with four different plastic covers - flat, high, very high, or round cover. With the flat cover, the light shines in one direction, however, with the high, very high and round cover, the light illuminates the LED stripes in three directions (also on the side). The interior height (distance between LED chips and cover) is coordinated with the high, very high and round cover for a continuous line of light - no pinpoints of light! The PN7 LED RECESSED Profile has a large heat sink and can therefore be equipped with very strong LED flexstrips. It can be used both as a general spatial and object lighting as well as décor and effect lighting. It is ideal for installation in walls and ceilings.

Das PN7 LED EINBAU-Profil hat ein schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 24 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt (optional mit dem zusätzlichen Kabel-Universal-kanal PL10).


Die LED Profilabdeckungen opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), frosted (Lichtdurchlässigkeit 75 %) oder klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. (Keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie)

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!


Dieses LED EINBAU-Profil kann mit vier unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen bestückt werden – flache, hohe, sehr hohe oder runde Abdeckung. Bei der flachen Abdeckung strahlt das Licht in eine Richtung, hingegen bei der hohen, sehr hohen und runden Abdeckung leuchtet das Licht der LED Stripes in drei Richtungen (auch seitlich). Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED Chips und Abdeckung) ist bei der hohen, sehr hohen und runden Abdeckung für eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte! Das PN7 LED EINBAU-Profil hat einen sehr großen Kühlkörper und kann somit mit sehr starken LED Flexbändern bestückt werden. Es kann sowohl als allgemeine Raum- und Objektbeleuchtung als auch als Dekor- und Effektbeleuchtung eingesetzt werden. Es ist ideal zum Einbau in Decken und Wänden.

GALAXY profiles


Perfect Light Lines

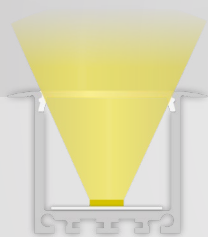

PN7 + C10

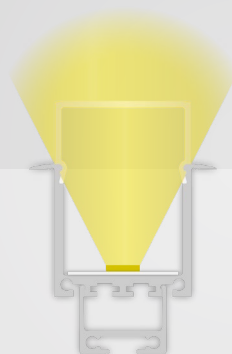

PN7 + PL10 + C11

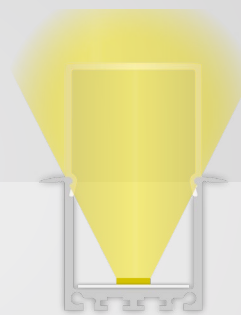


PN7 + C12



PN7 + C13

PN7

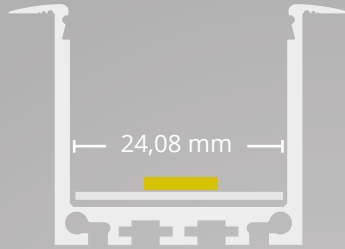

GALAXY[®] profiles

max.
24 mm

OEM



COVERS | ABDECKUNGEN

C10 Item No. Art. Nr. 200 cm 8600017 600 cm 8600040	C19 Item No. Art. Nr. 8600036
C18 Item No. Art. Nr. 8600035	C11 Item No. Art. Nr. 8600018
C12 Item No. Art. Nr. 8600019	C13 Item No. Art. Nr. 8600020

END CAPS | ENDKAPPEN

C10 E47 Item No. Art. Nr. 8301011	C19 E47 Item No. Art. Nr. 8301011
C18 E47 Item No. Art. Nr. 8301011	C11 E48 Item No. Art. Nr. 8302011
C12 E49 Item No. Art. Nr. 8303011	C13 E50 Item No. Art. Nr. 8304011

PROFILE

PN7 Item No. | Art. Nr.
8305012



PL10.1
Item No. | Art. Nr.
10 cm 8101085
200 cm 8101080



Z12
Item No. | Art. Nr.
8301506



Z13
Item No. | Art. Nr.
8301507

LINEAR LED LAMP | LINEARE LED LEUCHTE

PL10 Item No. | Art. Nr.
8107012




Z06
Item No. | Art. Nr.
8251001



Z11
Item No. | Art. Nr.
8301505



Z10
Item No. | Art. Nr.
8301504

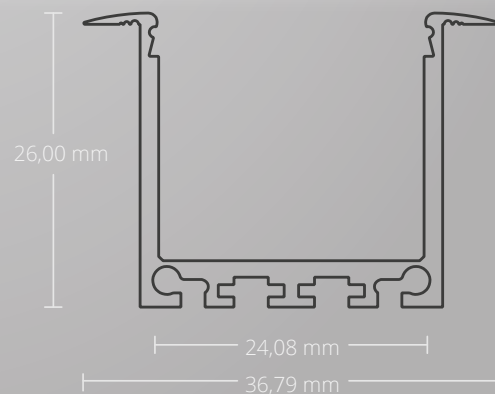

PN7

PN7 RECESSED | EINBAU

high/wings | hoch/Flügel | LED Stripes max. 24 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
36,79 mm x 26,00 mm | 758 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8305012

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 10 cm

Item No. | Art. Nr. 8101085

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 200 cm

Item No. | Art. Nr. 8101080

CONNECTER | VERBINDER Z12 180° Item No. | Art. Nr. 8301506

CONNECTER | VERBINDER Z13 90° Item No. | Art. Nr. 8301507


max.
24 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN

 


C10 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600017


600 cm Item No. | Art. Nr. 8600040

 

C19 frosted 75 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm



200 cm Item No. | Art. Nr. 8600036

 

C18 transparent | klar | 85 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm



200 cm Item No. | Art. Nr. 8600035

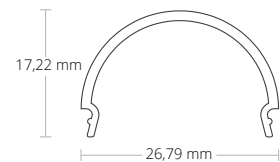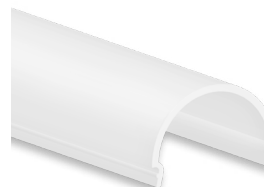

C13 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 26,79 mm x 17,22 mm



200 cm Item No. | Art. Nr. 8600020

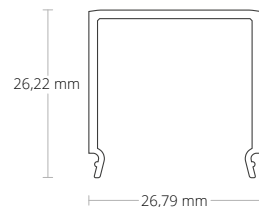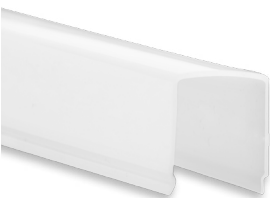

C12 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 26,79 mm x 26,22 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600019

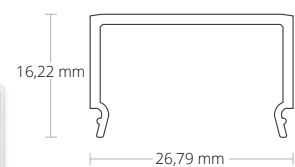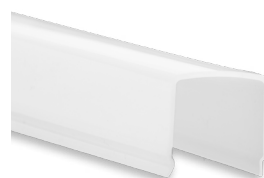

C11 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 26,79 mm x 16,22 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600018

PN7

max.
24 mm



OEM



END CAPS | ENDKAPPEN

C10 | C19 | C18



E47 Aluminium

2 PCS/STK | incl. screws | inkl. Schrauben
Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8301011

C11



E48 Aluminium

2 PCS/STK | incl. screws | inkl. Schrauben
Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8302011

C12



E49 Aluminium

2 PCS/STK | incl. screws | inkl. Schrauben
Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8303011

C13



E50 Aluminium

2 PCS/STK | incl. screws | inkl. Schrauben
Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8304011

LINEAR LED LAMP | LINEARE LED LEUCHE



PL10 cable universal duct | Kabel-Universalkanal

200 cm | Item No. | Art. Nr. 8107012

CONNECTER | VERBINDER Z10 180° Item No. | Art. Nr. 8301504

CONNECTER | VERBINDER Z11 90° Item No. | Art. Nr. 8301505



Z06 Aluminium


Spring-Gripper
Montagefeder
Item No. | Art. Nr. 8251001

PN7

max.
24 mm



OEM

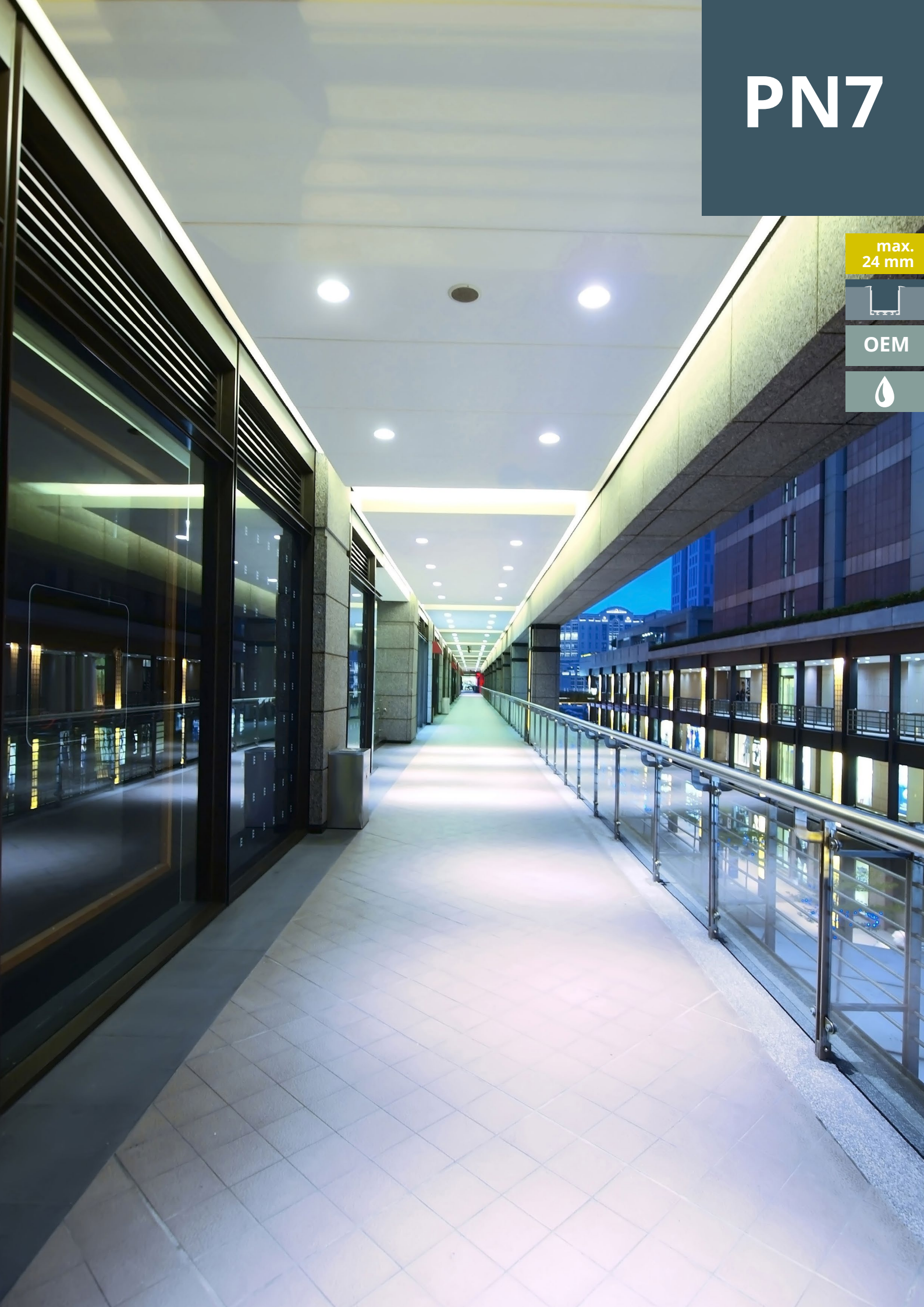

NEW PN8

NEW

max.
16 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

NEW TO OUR RANGE IM SORTIMENT

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Homes
Wohnräume
- Offices, conference and presentation rooms
Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Waiting rooms | Ordinationen
- Business premises and sales floors
Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Hotel and gastronomy
Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, corridors and connecting rooms
Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Waiting and common rooms
Warte- und Aufenthaltsräume
- Commercial premises (e.g. hair salons)
Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)
- Technology and supply rooms
Technik- und Versorgungsräume
- Spa and wellness areas
SPA- und Wellnessbereiche
- Swimming pools
Schwimm-/Hallenbäder
- Car washes
Autowaschanlagen/-waschstraßen
- Outdoor areas
Outdoorbereiche
- Building facades
Gebäudefassaden
- Access paths, paths in parks and green areas
Park-, Grünanlagen und Zufahrten

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

NEW
PN8



PN8

SURFACE | AUFBAU

LED Stripes max. 16 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8101020

Al
ex



max. 16 mm

NEW

max.
16 mm



OEM



The PN8 LED SURFACE Profile is 200cm long as standard, comes in black and white, is made from high-quality aluminium (anodised) and is designed for use as an RECESSED or SURFACE-MOUNTED profile as well as an independent linear lighting system (in combination with the PL10 cable port or the PL10.1 mounting profile - with or without cable suspension).

The standard flat profile cover made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94 V-2 - opal/satinised - 65% transparency) will completely cover the top of the aluminium profile, and LED flex stripes with a maximum width of 16mm can be fixed with adhesive.

Covers also available in 6m length!

When using the innovative H2O cover (also opal/satinised polycarbonate), with the PN33 aluminium cooling strip as a carrier for the LED flex stripe, the maximum width for LED stripes is 13mm. The H2O end caps are made from silicone and are inserted into the side of the profile like a plug. This prevents moisture and water from getting in. The H2O end caps with cable channels must be sealed with silicone!

Das PN8 LED AUFBAU-Profil wird standardmäßig mit 200 cm Länge und je nach Wunsch auch in den Farben Schwarz und Weiß geliefert, ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt und für den Einsatz sowohl als AUFBAU- und EINBAU-Profil als auch als eigenständiges lineares Leuchtensystem (in Verbindung mit der Kabelschleuse PL10 oder dem Montageprofil PL10.1 - mit und ohne Seilabhängung) konzipiert.


Mit der flachen Standard-Profilabdeckung aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2 - opal/satiniert - Lichtdurchlässigkeit 65 %) wird das ALU-Profil oberseitig komplett abgedeckt und es können LED Flexbänder mit einer max. Breite von 16 mm eingeklebt werden.

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!


Beim Einsatz der innovativen H2O-Abdeckung (ebenfalls aus Polycarbonat und opal/satiniert), in die der ALU-Kühlstreifen PN33 als Trägerobjekt für das LED Flexband eingesetzt wird, beträgt die max. Breite für LED Stripes 13 mm. Die H2O-Endkappen bestehen aus Silikon und werden seitlich wie ein Pfropf in das Profil gesteckt. Dies verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser. Die H2O-Endkappen mit Kabeldurchführung müssen mit Silikon abgedichtet werden!

GALAXY profiles


Perfect Light Lines

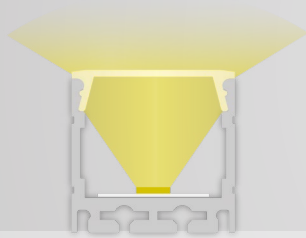


PN8 + C20

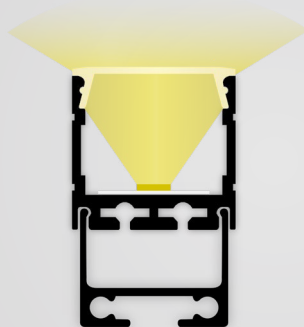

PN8 + PL10 + C20

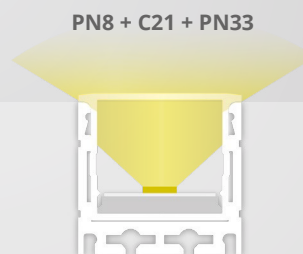


PN8 + C21 + PN33

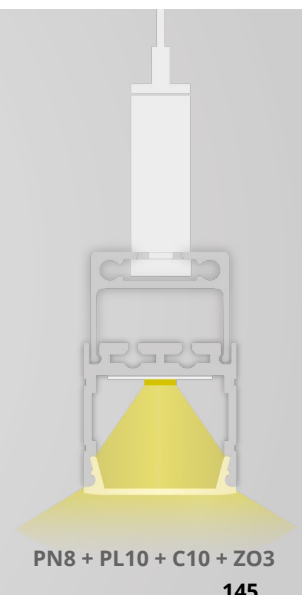

PN8 + PL10 + C10 + ZO3

NEW PN8

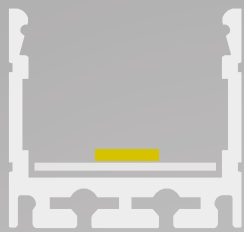

16,20 mm



GALAXY[®] profiles

NEW

max.
16 mm



OEM

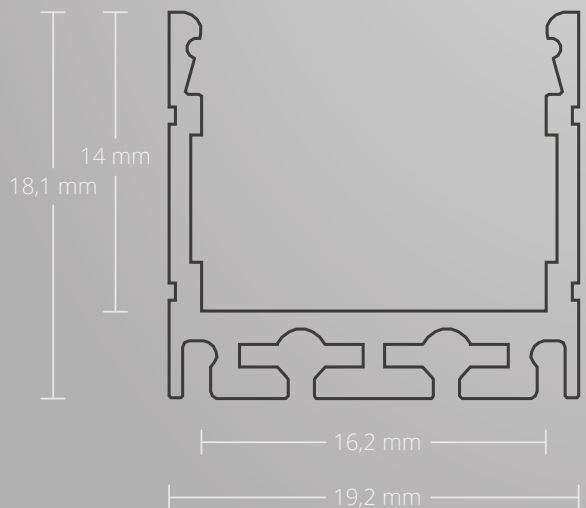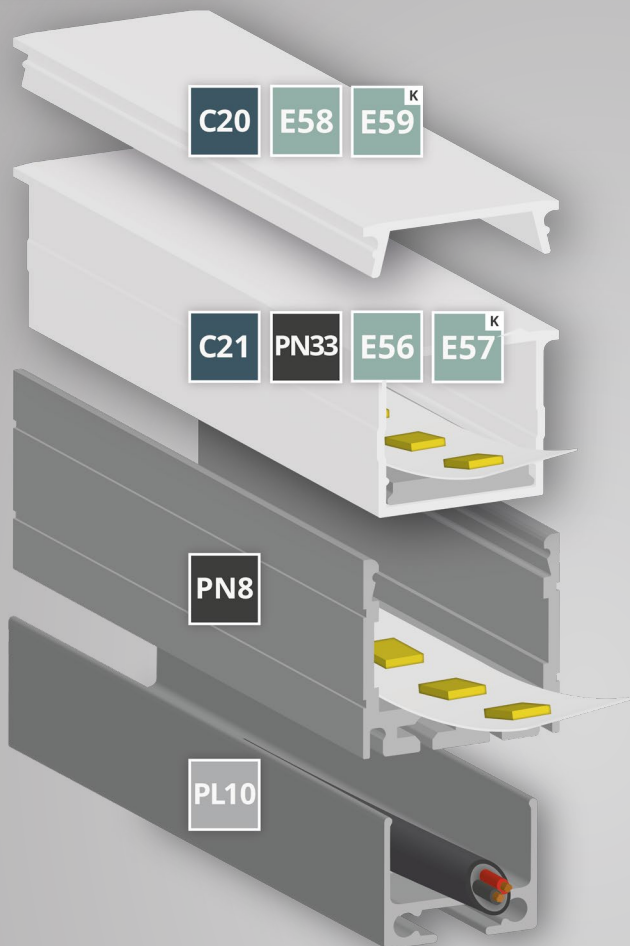

COVERS | ABDECKUNGEN

C20 Item No. | Art. Nr. 200 cm 8600048 Item No. | Art. Nr. 600 cm 8600049

C21 Item No. | Art. Nr. 200 cm 8600050 Item No. | Art. Nr. 260 cm 8600051

PN33 Item No. | Art. Nr. 8105050

END CAPS | ENDKAPPEN

C10

GRAY GRAU **E58** Item No. | Art. Nr. 8101027 WHITE WEISS **E58W** Item No. | Art. Nr. 8101023

BLACK SCHWARZ **E58B** Item No. | Art. Nr. 8101019

GRAY GRAU **E59** Item No. | Art. Nr. 8101028 WHITE WEISS **E59W** Item No. | Art. Nr. 8101024

BLACK SCHWARZ **E59B** Item No. | Art. Nr. 8101029

C21 E56 Item No. | Art. Nr. 8101025 **E57** Item No. | Art. Nr. 8101026

PROFILE

PN8 Item No. | Art. Nr. 8101020

WHITE WEISS **200 cm** Item No. | Art. Nr. 8101021

BLACK SCHWARZ **200 cm** Item No. | Art. Nr. 8101022



PL10.1

Item No. | Art. Nr. 10 cm 8101085 200 cm 8101080

LINEAR LED LAMP | LINEARE LED LEUCHE

PL10 Item No. | Art. Nr. 8107012

WHITE WEISS **200 cm** Item No. | Art. Nr. 8107013

BLACK SCHWARZ **200 cm** Item No. | Art. Nr. 8107014



Z03

Item No. | Art. Nr. 8301502



Z06

Item No. | Art. Nr. 8251001



Z05

Item No. | Art. Nr. 8301501



Z11

Item No. | Art. Nr. 8301505



Z10

Item No. | Art. Nr. 8301504



PN8 SURFACE | AUFBAU

LED Stripes max. 16 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
19,2 mm x 18,1 mm | 462 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8101020

200 cm | WHITE/WEISS RAL 9010 Item No. | Art. Nr. 8101021

200 cm | BLACK/SCHWARZ RAL 9005 Item No. | Art. Nr. 8101022

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 10 cm Item No. | Art. Nr. 8101085

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 200 cm Item No. | Art. Nr. 8101080

NEW


max.
16 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN


 


C20 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 19,2 mm x 4,8 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600048

600 cm Item No. | Art. Nr. 8600049

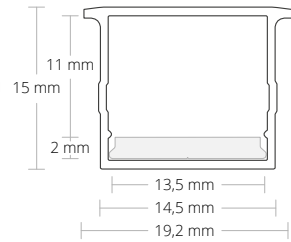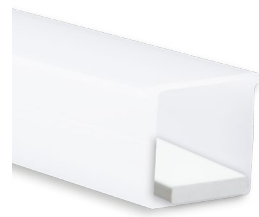

C21 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

max. 13 mm

PC | 19,2 mm x 15 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600050

260 cm Item No. | Art. Nr. 8600051

PN33 200 cm Item No. | Art. Nr. 8105050

END CAPS | ENDKAPPEN

C20

E58




ALUMINIUM | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8101027

White | Weiß Item No. | Art. Nr. 8101023

Black | Schwarz Item No. | Art. Nr. 8101019

E59 Cable | Kabel

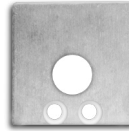

ALUMINIUM | 1 PCS/STK


Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8101028

White | Weiß Item No. | Art. Nr. 8101024

Black | Schwarz Item No. | Art. Nr. 8101029

C21

 
E56



SILICONE /SILIKON | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8101025

E57 Cable | Kabel

 

SILICONE /SILIKON | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8101026

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



PL10 cable universal duct | Kabel-Universalkanal

200 cm | Item No. | Art. Nr. 8107012

WHITE/WEISS RAL 9010 Item No. | Art. Nr. 8107013

BLACK/SCHWARZ RAL 9005 Item No. | Art. Nr. 8107014

CONNECTER | VERBINDER Z10 180° Item No. | Art. Nr. 8301504

CONNECTER | VERBINDER Z11 90° Item No. | Art. Nr. 8301505



Z06 Aluminium

Spring-Gripper

Montagefeder

Item No. | Art. Nr. 8251001



Z03 Aluminium 1,5 m

Hanging Wire System

Seilabhängung | Set | 75 kg

Item No. | Art. Nr. 8301502



Z05 Aluminium

Gripper Set

Gelenkgripper Set

Item No. | Art. Nr. 8301501

NEW PN9

NEW

max.
24 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

NEW TO OUR RANGE IM SORTIMENT

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Homes
Wohnräume
- Offices and reception areas
Büroräume und Empfangsbereiche
- Hotel and gastronomy
Hotellerie und Gastronomie
- Retail
Einzelhandel
- Shop floors and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Hair/beauty/body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Common rooms
Aufenthaltsräume
- Waiting rooms
Ordinationen und Wartezimmer

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

NEW
PN9



PN9

RECESSED | EINBAU

with plastered surfaces | mit Verputzfläche | LED Stripes max. 24 mm
200 cm Item No. | Art. Nr. 8405001

Al
ex



max. 24 mm

NEW

max.
24 mm



OEM



The PN9 LED RECESSED Profile with plastered surfaces is 200cm long as standard and is made from high-quality aluminium (anodised). This profile is designed for especially high-performance LED flex stripes predominantly for general room lighting.

One or more flex stripes can be fixed to the profile with adhesive - max width 24mm. This allows countless light scenarios to suit your needs. The profile's large surface area means heat dissipates excellently.

This LED profile cover (opal/satinised - 65% transparency) is made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94 V-2), provides a flush finish on the inside and ensures a uniform LED light with high transfer of the light output.

The PN9 LED RECESSED Profile with plastered surfaces is placed/glued into recesses in the wall. The wings on the front can be plastered over. This means that only the line of light is visible.

Das PN9 LED EINBAU-Profil mit Verputzfläche hat eine Standardlänge von 200 cm und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Das Profil ist für besonders leistungsstarke LED Flexbänder vorgesehen und somit vor allem für die allgemeine Raumbelichtung konzipiert.


Das Profil kann mit einem oder mit mehreren Flexbändern beklebt werden – max. Gesamtbreite 24 mm. Dies ermöglicht unzählige an die Anforderungen angepasste Lichtszenarien. Die große Oberfläche des Profils leitet die entstehende Wärme ausgezeichnet ab.

Die LED Profilabdeckung (opal/satiniert - Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2), schließt innenseitig bündig ab und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Das PN9 LED EINBAU-Profil mit Verputzfläche wird in die Aussparung des Mauerwerks eingelegt/eingeklebt. Die auf der Vorderseite liegenden Flügel können verputzt werden. Als Ergebnis ist nur die Lichtlinie sichtbar.


GALAXY profiles

Perfect Light Lines

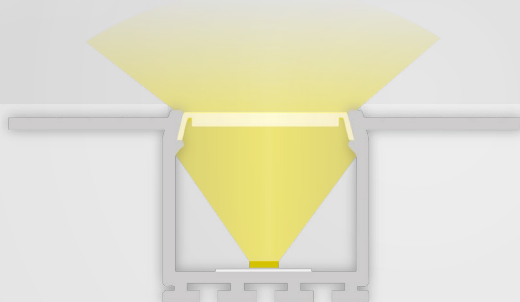

PN9 + C103

NEW PN9

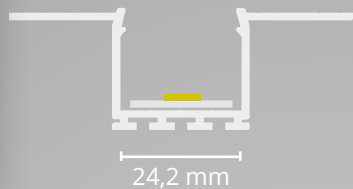


GALAXY[®] profiles

NEW

max.
24 mm



OEM

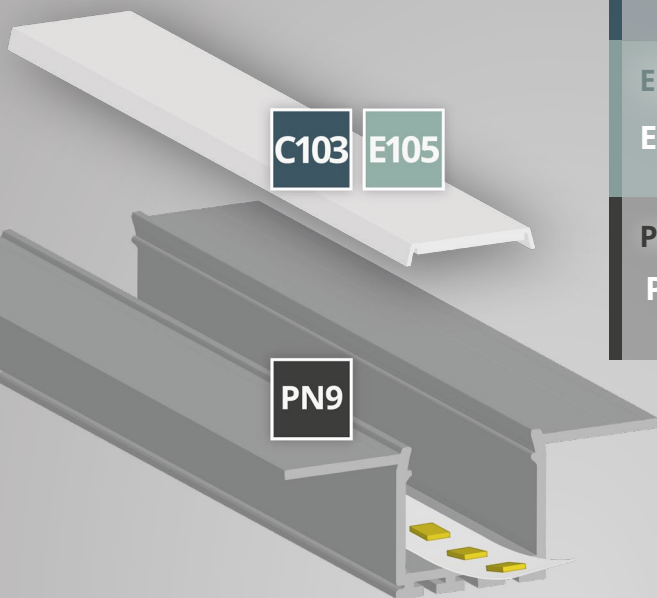

COVERS | ABDECKUNGEN


C103 Item No. | Art. Nr.
8600031

END CAPS | ENDKAPPEN

E105 Item No. | Art. Nr.
8405005

PROFILE

PN9 Item No. | Art. Nr.
8405001

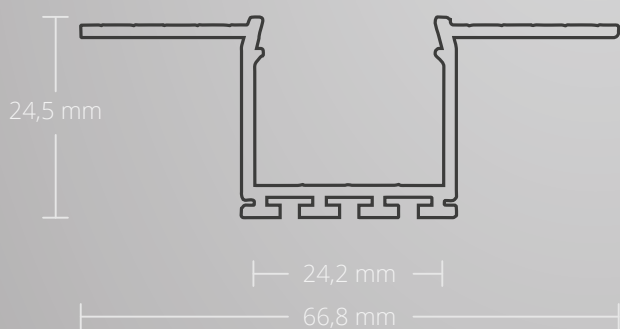

NEW PN9



PN9 RECESSED | EINBAU

with plastered surfaces | mit Verputzfläche
LED Stripes max. 24 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
66,8 mm x 24,5 mm | 776 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8405001

NEW



max.
24 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN

 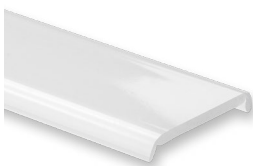

C103 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 23,8 mm x 4,3 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600031

END CAPS | ENDKAPPEN



E105

PVC | 1 PCS/STK

White | Weiß Item No. | Art. Nr. 8405005

NEW PN10

NEW

max.
13 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

NEW TO OUR RANGE IM SORTIMENT

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Spa and wellness areas
SPA- und Wellnessbereiche
- Swimming pools
Schwimm-/Hallenbäder
- Car washes
Autowaschanlagen/-waschstraßen
- Outdoor areas
Outdoorbereiche
- Building facades
Gebäudefassaden
- Access paths, paths in parks and
green areas
Park-, Grünanlagen und Zufahrten
- Bathrooms/WCs
Bad/WC
- Kitchens
Küchen
- Utility rooms/cellars
Waschküchen/Keller
- Technology rooms
Technikräume

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

NEW
PN10

PN10

CORNER | ECK

LED Stripes max. 13 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600043

Al
ex



max. 13 mm

NEW

max.
13 mm



OEM



Designed for wet rooms and outdoors!

This PN10 CORNER cover is 200cm or 260cm long as standard and is designed for LED flex stripes up to a maximum of 13mm in width. The flex stripe is fixed to the PN33 aluminium cooling strip with adhesive (on the small top side). The cooling strip then slots into the channel provided. The whole profile system is fixed to the base surface using mounting clips or double-sided tape.

This LED profile cover (opal/satinised - 65% transparency) is made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94 V-2). The distance between the cooling strip fixed to the flex stripe and the cover has been designed so that more powerful LED stripes can also be used without creating individual points of light. The result is unified light and a high transfer of the light output!

The H2O end caps are made from silicone and are inserted into the side of the profile like a plug. This prevents moisture and water from getting in. The H2O end caps with cable channels must be sealed with silicone!

Design für Nasszellen und Outdoor!

Diese ECK-Abdeckung PN10 wird standardmäßig in Längen von 200 cm und 260 cm geliefert und ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 13 mm konzipiert. Das Flexband wird auf den ALU-Kühlstreifen PN33 (auf die schmale Oberseite) geklebt. Danach wird der Kühlstreifen in die vorgesehene Führung eingeschoben. Das gesamte Profilsystem wird mit Montageklammern oder doppelseitigem Klebeband am Untergrund fixiert.

Die LED Profilabdeckung (opal/satiniert - Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2). Der Abstand zwischen dem mit dem Flexband beklebten Kühlstreifen und der Abdeckung ist so gewählt, dass auch stärkere LED Stripes verwendet werden können, ohne dabei die einzelnen Lichtpunkte zu sehen. Homogene Lichtverhältnisse und hohe Verwertung der Lichtleistung sind das Ergebnis!


Die H2O-Endkappen bestehen aus Silikon und werden seitlich wie ein Pfropf in das Profil gesteckt. Dies verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser. Die H2O-Endkappen mit Kabeldurchführung müssen mit Silikon abgedichtet werden!

GALAXY profiles

Perfect Light Lines



PN10 + PN33

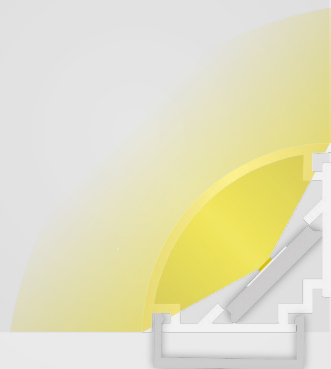

PN10 + PN33 + PL10.1



PN10 + PN33 + PL10

NEW PN10




GALAXY[®] profiles

NEW

max.
13 mm



OEM

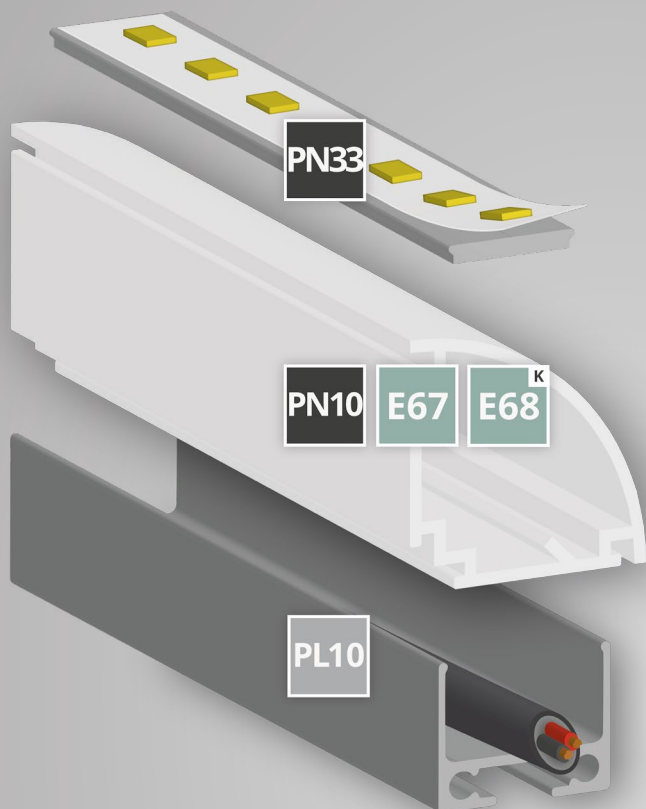

END CAPS | ENDKAPPEN

E67 Item No. | Art. Nr. **8101075** **E68** Item No. | Art. Nr. **8101076**


PROFILE

PN33 Item No. | Art. Nr. **8105050**

COVERS | ABDECKUNGEN

PN10 Item No. | Art. Nr. **200 cm 8600043** Item No. | Art. Nr. **260 cm 8600044**

PL10 Item No. | Art. Nr. **8107012** **PL10.1** Item No. | Art. Nr. **10 cm 8101085**
200 cm 8101080

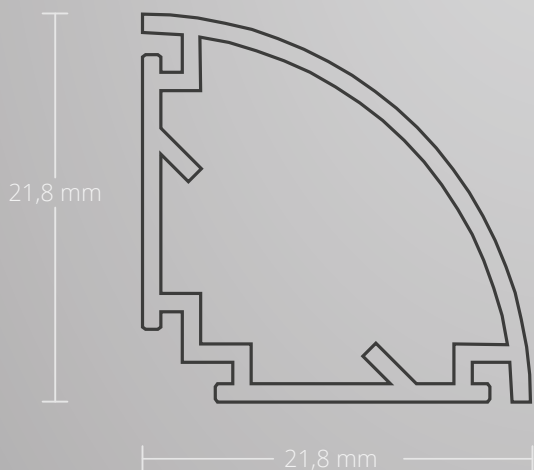

NEW
PN10

PN10 CORNER | ECK

LED Stripes max. 13 mm

PC | opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

21,8 mm x 21,8 mm | 212 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600043

260 cm Item No. | Art. Nr. 8600044

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 10 cm

Item No. | Art. Nr. 8101085

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 200 cm

Item No. | Art. Nr. 8101080

PL10 cable universal duct | Kabel-Universalkanal

Item No. | Art. Nr. 8107012

NEW

 
max.
13 mm



OEM



PROFILE



PN33

ALUMINIUM | 14,64 mm x 2 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8105050

END CAPS | ENDKAPPEN



E67

SILICONE /SILIKON | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8101075



E68 Cable | Kabel

SILICONE /SILIKON | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8101076

PN12

max.
50 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
Wohnaccessoires
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Balconies and terraces
Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

PN12

PN12

LUMINAIRE | LEUCHTE

LED Stripes max. 50 mm

150 cm Item No. | Art. Nr. 8105032

Al
ex



max. 50 mm

max.
50 mm



OEM



The PN12 LED LUMINAIRE profile is designed for LED flexstrips with a maximum width of 50 mm and is universally used in interior areas as a stand-alone LED pendant lamp with cord suspension or as LED lamp (also suitable without cord suspension as installation or construction profile).

The LED profile cover opal/satinised (translucence 65%) is made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and creates homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output. The interior height (distance between LED chips and cover) is coordinated for a continuous light line - no pinpoints of light!

The PN12 LED LUMINAIRE profile is the ideal light source and suitable for general LED spatial and object illumination on walls and ceilings and can be installed both as an INSTALLATION and CONSTRUCTION profile. The well-thought-out design is of special value. This profile has a grid on both side which you can use to adjust the profile height (30 mm).

In the integrated cable duct, there is enough room for the wiring, as well as the entire LED technology such as sequencers, transformer etc. This LED LUMINAIRE profile fills every room with the desired quality of the light.

Das PN12 LED LEUCHTEN-Profil ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 50 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte eingesetzt (auch ohne Seilabhängung als Einbau- bzw. Aufbau-Profil geeignet).


Die LED Profilabdeckung Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED Chips und Abdeckung) ist für eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte!

Das PN12 LED LEUCHTEN-Profil ist die ideale Lichtquelle als allgemeine LED Raum- und Objektbeleuchtung an Wänden und Decken geeignet und kann sowohl als EINBAU- als auch als AUFBAU-Profil installiert werden. Der besondere Mehrwert ist das durchdachte Design. Dieses Profil weist beidseitig eine Rasterung auf, mit der man das Profil höhenverstellen kann (30 mm).

Im integrierten Kabelkanal ist ausreichend Platz für die Verkabelung sowie die gesamte LED Technik wie Sequenzer, Trafo etc. Dieses LED LEUCHTEN-Profil erfüllt jeden Raum mit der gewünschten Lichtqualität.



GALAXY profiles

Perfect Light Lines

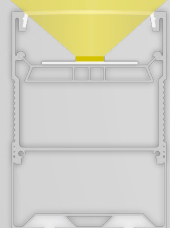


PN12

PN12

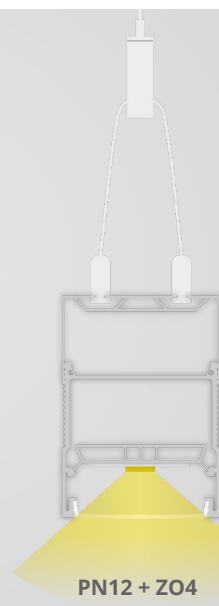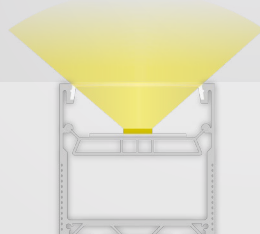


PN12 + Z04

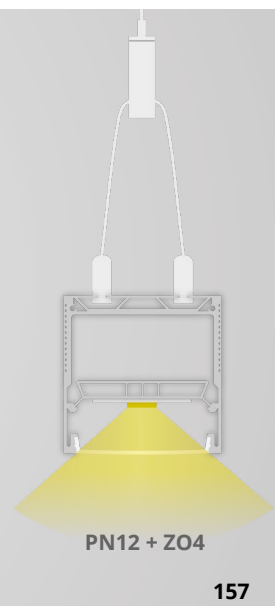

PN12 + Z04

157

PN12

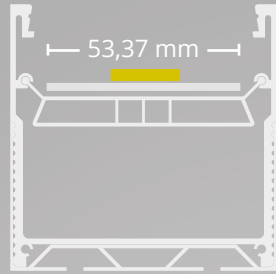


GALAXY[®] profiles

max.
50 mm



OEM

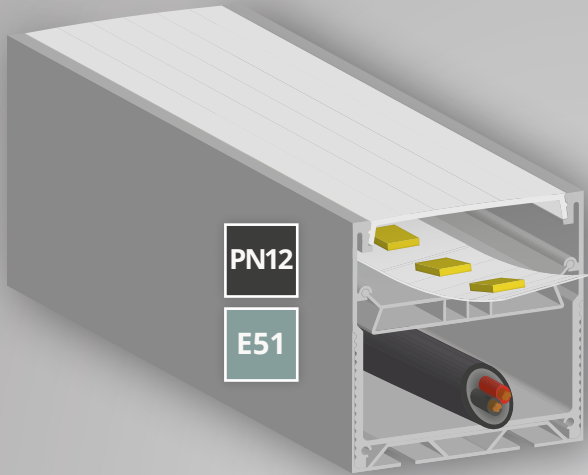

END CAPS | ENDKAPPEN

E51 Item No. | Art. Nr.
8106180

PROFILE

PN12 Item No. | Art. Nr.
8105032


LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



Z05
Item No. | Art. Nr.
8301501



Z04
Item No. | Art. Nr.
8301503

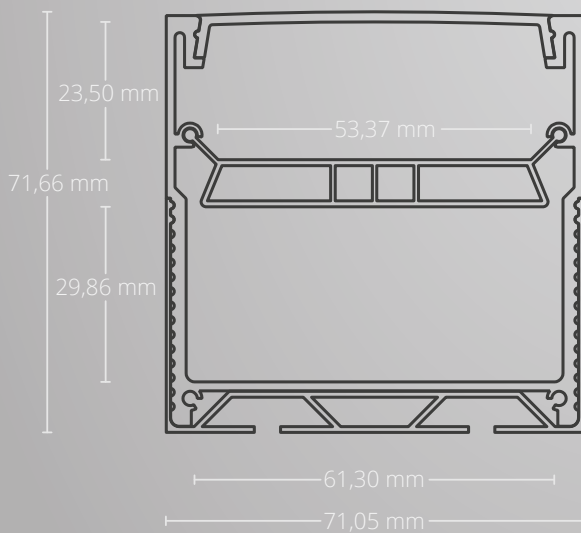

PN12



PN12 LUMINAIRE | LEUCHTE

LED Stripes max. 50 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
71,05 mm x 71,66 mm | 3460 g

150 cm Item No. | Art. Nr. 8105032

max.
50 mm



OEM



END CAPS | ENDKAPPEN



E51 Aluminium

2 PCS/STK | incl. screws | inkl. Schrauben
Item No. | Art. Nr. 8106180

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



Z04 Aluminium 1,5 m

Hanging Wire System
Seilabhangung | Set | 75 kg
Item No. | Art. Nr. 8301503



Z05 Aluminium

Gripper Set
Gelenkgripper Set
Item No. | Art. Nr. 8301501



PN17

max.
35 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

NEW Now also available in white and black!
Jetzt auch in Weiß und Schwarz erhältlich!

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs
Treppenstufe
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PN17

SURFACE | AUFBAU


symmetrical | symmetrisch | LED Stripes max. 35 mm
200 cm Item No. | Art. Nr. 8105042

Al
ex



max. 35 mm

max.
35 mm

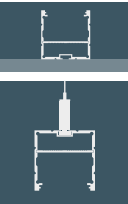

OEM



PN17 LED SURFACE Profile is designed for LED flexstrips with a maximum width of 35 mm and is universally used in the Interior areas (also as a stand-alone LED pendant lamp with cord suspension). This aluminium profile can be used to install application-specific.

The LED profile cover opal/satinised (translucence 65%) is made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and creates homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output. The interior height (distance between LED chips and cover) is coordinated for a continuous light line - no pinpoints of light!

Covers also available in 6m length!

The PN17 LED SURFACE Profile is the ideal light source for a general LED spatial and object illumination on walls and ceilings. The well-thought-out design is of special value. This profile can be used very flexibly, because it has an intermediate level, which can be removed by simply pulling it out if necessary.

This LED SURFACE Profile can be also equipped with a cord suspension without further adaptation and used as stand-alone LED pendant lamp (or in conjunction with the PL10 cable duct).

Das PN17 LED AUFBAU-Profil ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 35 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung eingesetzt). Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Die LED Profilabdeckung Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED Chips und Abdeckung) ist für eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte!


Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Das PN17 LED AUFBAU-Profil ist die ideale Lichtquelle für eine allgemeine LED Raum- und Objektbeleuchtung an Wänden und Decken. Der besondere Mehrwert ist das durchdachte Design. Dieses Profil ist sehr flexibel einsetzbar, denn es weist eine Zwischenebene auf, die bei Bedarf durch einfaches Herausziehen entnommen werden kann.


Dieses LED AUFBAU-Profil kann zudem ohne weiterer Adaption (oder in Verbindung mit dem PL10 Kabelkanal) mit einer Seilabhängung versehen und als eigenständige LED Hängeleuchte eingesetzt werden.

GALAXY profiles


Perfect Light Lines

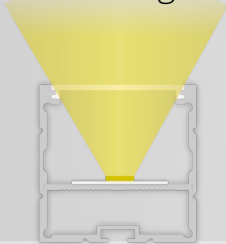


PN17 + C14

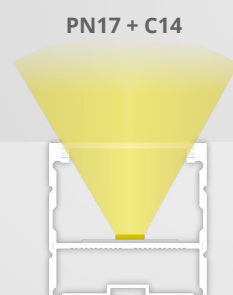

PN17 + C14

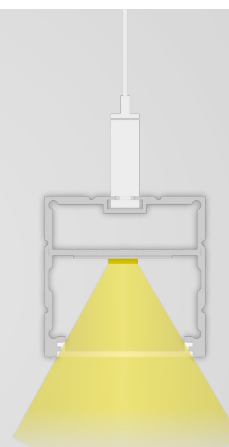


PN17 + C14 + ZO3

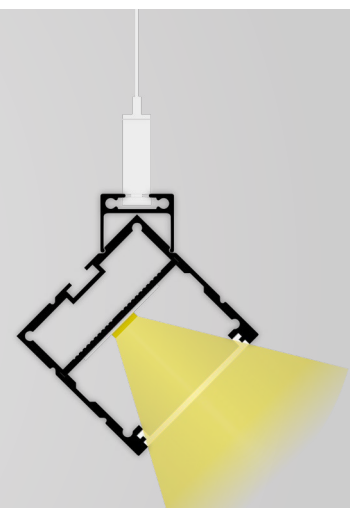

PN17 + C14 + PL10 + ZO3

PN17


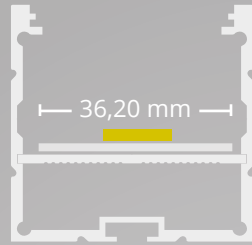


GALAXY profiles

max.
35 mm



OEM

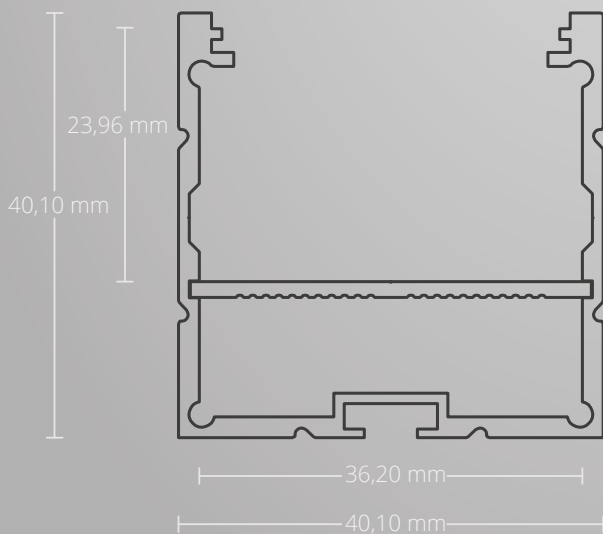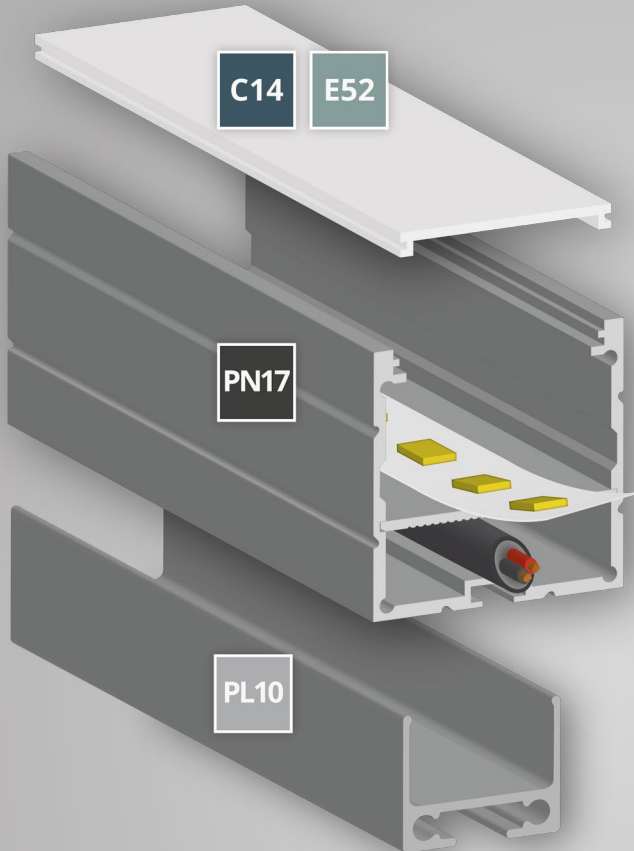

COVERS | ABDECKUNGEN

C14 Item No. | Art. Nr. 8600014 Item No. | Art. Nr. 600 cm 8600039

END CAPS | ENDKAPPEN

GRAY GRAU **E52** Item No. | Art. Nr. 8106075

WHITE WEISS **E52W** Item No. | Art. Nr. 8106076

BLACK SCHWARZ **E52B** Item No. | Art. Nr. 8106078

PROFILE

PN17 Item No. | Art. Nr. 8105042

WHITE WEISS **200 cm** Item No. | Art. Nr. 8105040

BLACK SCHWARZ **200 cm** Item No. | Art. Nr. 8105041

Z10 Item No. | Art. Nr. 8301504

Z11 Item No. | Art. Nr. 8301505

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10 Item No. | Art. Nr. 8107012

WHITE WEISS **200 cm** Item No. | Art. Nr. 8107013

BLACK SCHWARZ **200 cm** Item No. | Art. Nr. 8107014

Z03 Item No. | Art. Nr. 8301502

Z06 Item No. | Art. Nr. 8251001

Z05 Item No. | Art. Nr. 8301501

Z10 Item No. | Art. Nr. 8301504

Z11 Item No. | Art. Nr. 8301505

PN17



PN17 SURFACE | AUFBAU

symmetrical | symmetrisch | LED Stripes max. 35 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
40,10 mm x 40,10 mm | 1424 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8105042

200 cm | WHITE/WEISS RAL 9010 Item No. | Art. Nr. 8105040

200 cm | BLACK/SCHWARZ RAL 9005 Item No. | Art. Nr. 8105041

CONNECTER | VERBINDER Z10 180° Item No. | Art. Nr. 8301504

CONNECTER | VERBINDER Z11 90° Item No. | Art. Nr. 8301505

max.
35 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN



C14 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 33,68 mm x 3,60 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600014

600 cm Item No. | Art. Nr. 8600039

END CAPS | ENDKAPPEN



E52 Aluminium

2 PCS/STK | incl. screws | inkl. Schrauben

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8106075

White | Weiß Item No. | Art. Nr. 8106076

Black | Schwarz Item No. | Art. Nr. 8106078

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



PL10 cable universal duct | Kabel-Universalkanal

200 cm | Item No. | Art. Nr. 8107012

WHITE/WEISS RAL 9010 Item No. | Art. Nr. 8107013

BLACK/SCHWARZ RAL 9005 Item No. | Art. Nr. 8107014

CONNECTER | VERBINDER Z10 180° Item No. | Art. Nr. 8301504

CONNECTER | VERBINDER Z11 90° Item No. | Art. Nr. 8301505



Z06 Aluminium

Spring-Gripper
Montagefeder

Item No. | Art. Nr. 8251001



Z03 Aluminium 1,5 m

Hanging Wire System
Seilabhängung | Set | 75 kg
Item No. | Art. Nr. 8301502



Z05 Aluminium

Gripper Set
Gelenkgripper Set
Item No. | Art. Nr. 8301501

PN18

max.
35 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs
Treppenstufen
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PN18

CORNER | ECK

asymmetrical | asymmetrisch | LED Stripes max. 35 mm
200 cm Item No. | Art. Nr. 8105043

Al
ex



max. 35 mm

max.
35 mm



OEM



PN18 LED CORNER profile is designed for LED flexstrips with a maximum width of 35 mm and is universally used in the Interior areas (also as a stand-alone LED pendant lamp with cord suspension - possible with and without PL10 cable duct or as LED lamp fixed with cable duct).

The angular-shaped LED profile cover opal/satinised (translucence 65%) is made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and creates homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output. The interior height (distance between LED chips and cover) is coordinated for a continuous light line - no pinpoints of light!

The PN18 LED CORNER profile is the ideal light source for a general LED spatial and object illumination on walls and ceilings. The well-thought-out design is of special value. This profile can be used very flexibly, because it has an intermediate level, which can be removed by simply pulling it out if necessary. The profile is shaped asymmetrically. The corresponding angularly-shaped cover gives a homogeneous spatial/object lighting in two directions. This profile system is ideal for mounting in corners.

This LED CORNER profile can be also equipped with a cord suspension without further adaptation and used as stand-alone LED pendant lamp (or in conjunction with the PL10 cable duct).

Das PN18 LED ECK-Profil ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 35 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung - mit und ohne PL10 Kabelkanal möglich - oder als LED Leuchte mit Kabelkanal) eingesetzt.


Die eckförmige LED Profilabdeckung Opal/satinierter (Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED Chips und Abdeckung) ist für eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte!

Das PN18 LED ECK-Profil ist die ideale Lichtquelle für eine allgemeine LED Raum- und Objektbeleuchtung an Wänden und Decken. Der besondere Mehrwert ist das durchdachte Design. Dieses Profil ist sehr flexibel einsetzbar, denn es weist eine Zwischenebene auf, die bei Bedarf durch einfaches Herausziehen entnommen werden kann. Das Profil ist asymmetrisch geformt. Mit der dazugehörigen eckförmigen Abdeckung erzielt man eine homogene Raum-/Objektbeleuchtung in zwei Richtungen. Dieses Profilsystem ist ideal für die Montage in Ecken.


Dieses LED ECK-Profil kann zudem ohne weiterer Adaption (oder in Verbindung mit dem PL10 Kabelkanal) mit einer Seilabhängung versehen und als eigenständige LED Hängeleuchte eingesetzt werden.

GALAXY profiles


Perfect Light Lines

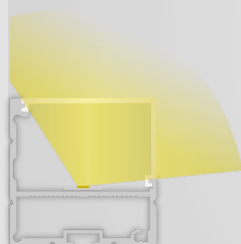


PN18 + C15

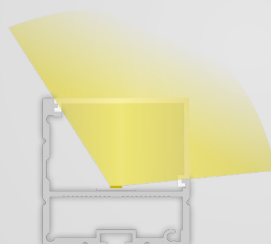

PN18 + C15

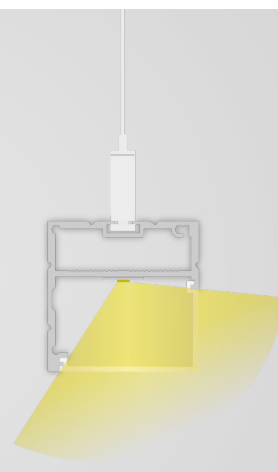


PN18 + C15 + ZO3

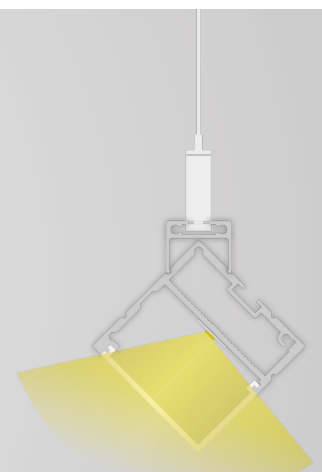

PN18 + C15 + PL10 + ZO3

PN18



GALAXY[®] profiles

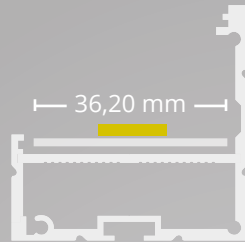

max.
35 mm



OEM

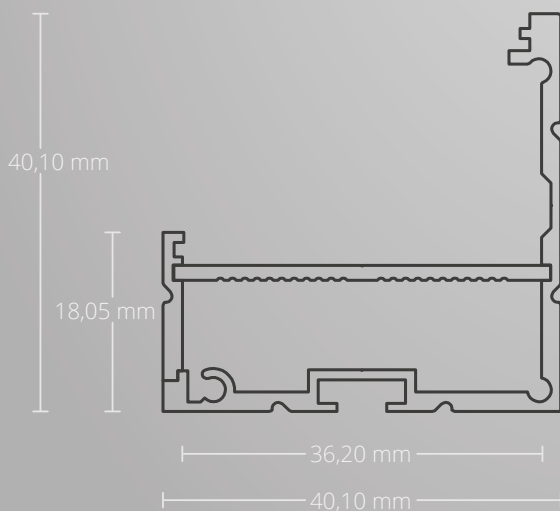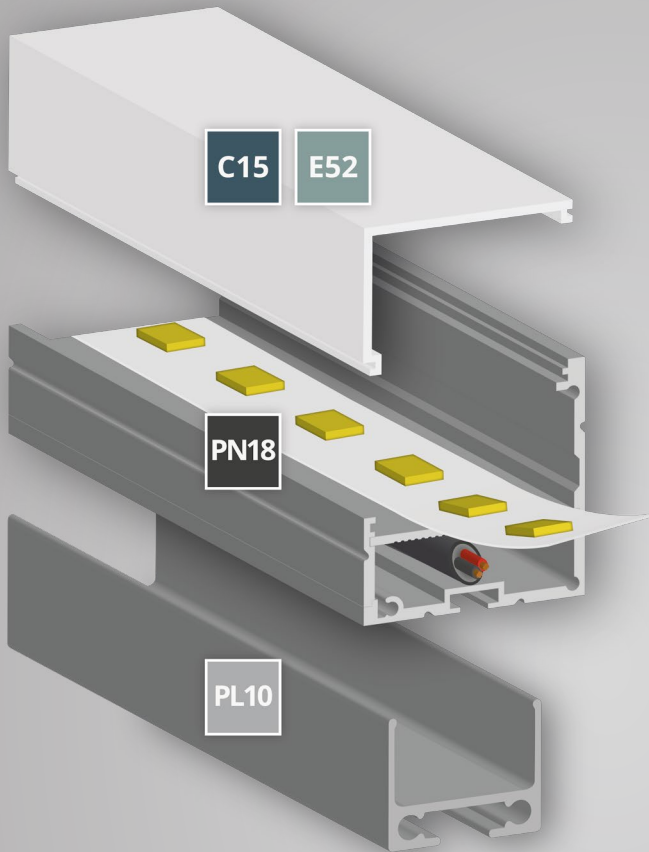

COVERS | ABDECKUNGEN

C15 Item No. | Art. Nr.
8600022

END CAPS | ENDKAPPEN

E52 Item No. | Art. Nr.
8106075

PROFILE

PN18 Item No. | Art. Nr.
8105043

Z10
Item No. | Art. Nr.
8301504

Z13
Item No. | Art. Nr.
8301505

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10 Item No. | Art. Nr.
8107012

Z06
Item No. | Art. Nr.
8251001

Z03
Item No. | Art. Nr.
8301502

Z10
Item No. | Art. Nr.
8301504



Z11
Item No. | Art. Nr.
8301505



Z05
Item No. | Art. Nr.
8301501

PN18



PN18 CORNER | ECK

asymmetrical | asymmetrisch | LED Stripes max. 35 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
40,10 mm x 40,10 mm | 1178 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8105043

CONNECTER | VERBINDER Z10 180° Item No. | Art. Nr. 8301504

CONNECTER | VERBINDER Z11 90° Item No. | Art. Nr. 8301505


max.
35 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN

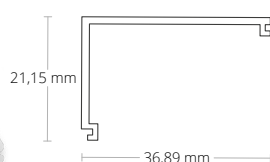

C15 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 36,89 mm x 21,15 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600022

END CAPS | ENDKAPPEN



E52 Aluminium

2 PCS/STK | incl. screws | inkl. Schrauben
Item No. | Art. Nr. 8106075

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHE



PL10 cable universal duct | Kabel-Universalkanal

200 cm | Item No. | Art. Nr. 8107012

CONNECTER | VERBINDER Z10 180° Item No. | Art. Nr. 8301504

CONNECTER | VERBINDER Z11 90° Item No. | Art. Nr. 8301505



Z06 Aluminium

Spring-Gripper
Montagefeder
Item No. | Art. Nr. 8251001



Z03 Aluminium 1,5 m

Hanging Wire System
Seilabhängung | Set | 75 kg
Item No. | Art. Nr. 8301502



Z05 Aluminium


Gripper Set
Gelenkgripper Set
Item No. | Art. Nr. 8301501

PN19

max.
20 mm



 OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall or ceiling mounting
Wand- oder Deckenmontage
- Residential and office furniture
Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs
Treppenstufen
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PN19

CORNER | ECK

LED Stripes max. 20 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8105044

Al
ex



max. 20 mm

max.
20 mm



OEM



PN19 LED CORNER profile is designed for LED flexstrips with a maximum width of 20 mm and is universally used in the Interior areas (also as a stand-alone LED pendant lamp with cord suspension - possible with and without PL10 cable duct or as LED lamp fixed with cable duct).

The angular-shaped and rounded LED profile cover opal/satinised (translucence 65%) is made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and creates homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output. The interior height (distance between LED chips and cover) is coordinated for a continuous light line - no pinpoints of light!

The PN19 LED CORNER profile is the ideal light source for a general LED spatial and object illumination on walls and ceilings. The well-thought-out design is of special value. The profile is shaped asymmetrically. The corresponding cover gives a homogeneous spatial/object lighting in two directions. This profile system is ideal for mounting in corners.

This LED CORNER profile can be also equipped with a cord suspension without further adaptation and used as stand-alone LED pendant lamp (or in conjunction with the PL10 cable duct).

Das PN19 LED ECK-Profil ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 20 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung - mit und ohne PL10 Kabelkanal möglich - oder als LED Leuchte mit Kabelkanal) eingesetzt.


Die eckförmige sowie die abgerundete LED Profilabdeckung Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED Chips und Abdeckung) ist für eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte!

Das PN19 LED ECK-Profil ist die ideale Lichtquelle für eine allgemeine LED Raum- und Objektbeleuchtung an Wänden und Decken. Der besondere Mehrwert ist das durchdachte Design. Das Profil ist asymmetrisch geformt. Mit der dazugehörigen Abdeckung erzielt man eine homogene Raum-/Objektbeleuchtung in zwei Richtungen. Dieses Profilsystem ist perfekt für die Montage in Ecken.

Dieses LED ECK-Profil kann zudem ohne weiterer Adaption (oder in Verbindung mit dem PL10 Kabelkanal) mit einer Seilabhängung versehen und als eigenständige LED Hängeleuchte eingesetzt werden.

GALAXY profiles


Perfect Light Lines

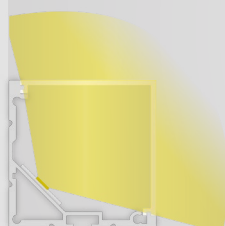


PN19 + C16



PN19 + C17

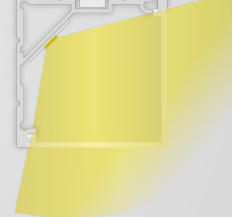


PN19 + C16 + ZO3

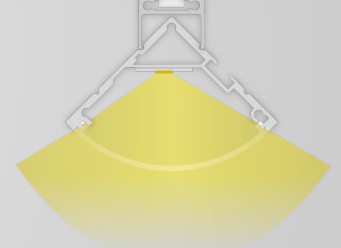

PN19 + C17 + PL10 + ZO3


PN19

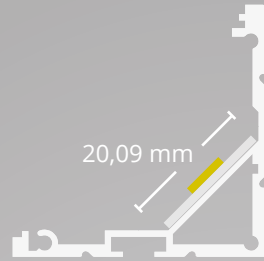

GALAXY[®] profiles

max.
20 mm

OEM

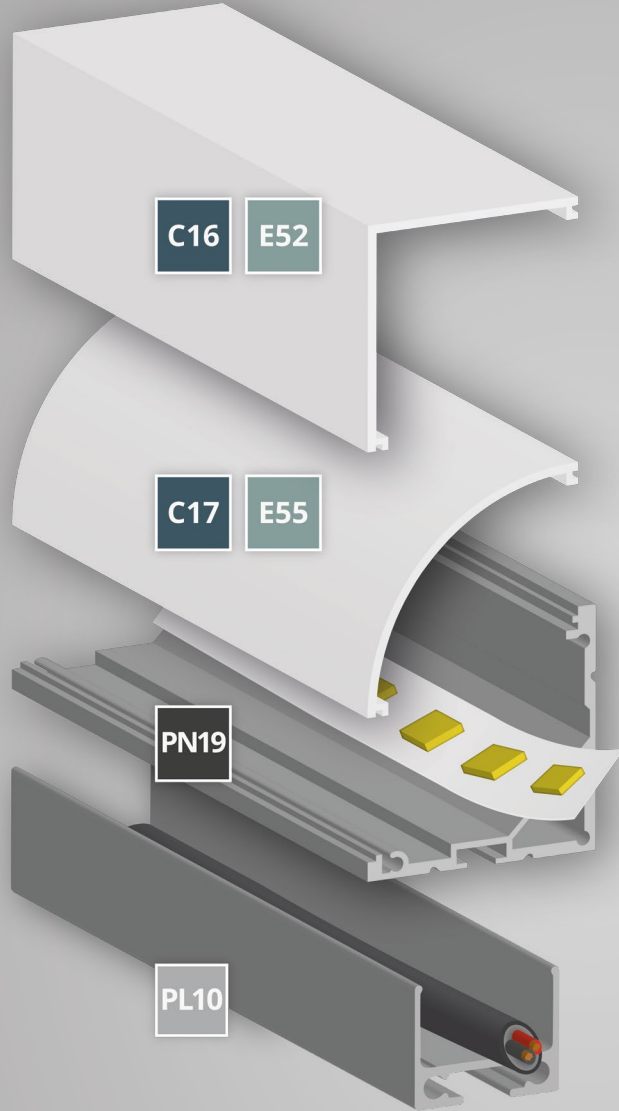

COVERS | ABDECKUNGEN

C16 Item No. | Art. Nr.
8600023

C17 Item No. | Art. Nr.
8600024


END CAPS | ENDKAPPEN


C16 E52 Item No. | Art. Nr.
8106075

C17 E55 Item No. | Art. Nr.
8106077

PROFILE


PN19 Item No. | Art. Nr.
8105044


 **Z10**
Item No. | Art. Nr.
8301504


 **Z11**
Item No. | Art. Nr.
8301505


LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE


PL10 Item No. | Art. Nr.
8107012


 **Z06**
Item No. | Art. Nr.
8251001

 **Z03**
Item No. | Art. Nr.
8301502

 **Z10**
Item No. | Art. Nr.
8301504

 **Z11**
Item No. | Art. Nr.
8301505

 **Z05**
Item No. | Art. Nr.
8301501

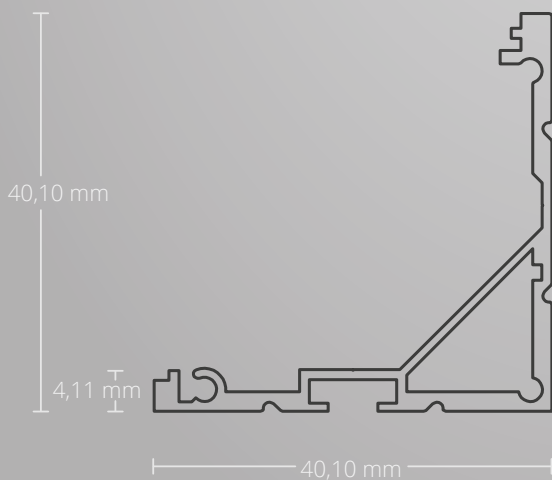



PN19 CORNER | ECK

LED Stripes max. 20 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
40,10 mm x 40,10 mm | 870 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8105044

CONNECTER | VERBINDER Z10 180° Item No. | Art. Nr. 8301504

CONNECTER | VERBINDER Z11 90° Item No. | Art. Nr. 8301505


max.
20 mm



OEM




COVERS | ABDECKUNGEN

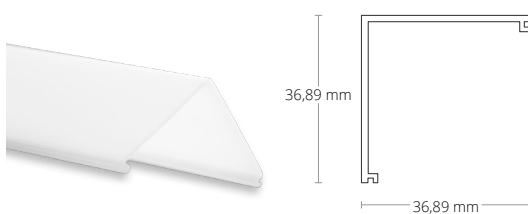

C16 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 36,89 mm x 36,89 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600023

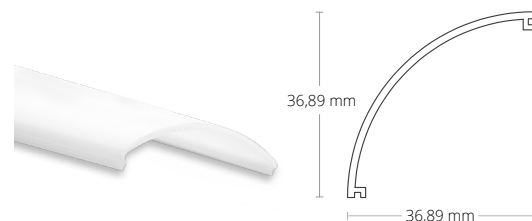

C17 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 36,89 mm x 36,89 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600024

END CAPS | ENDKAPPEN

C16



E52 Aluminium

2 PCS/STK | incl. screws | inkl. Schrauben
Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8106075

C17



E55 Aluminium

2 PCS/STK | incl. screws | inkl. Schrauben
Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8106077

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



PL10 cable universal duct | Kabel-Universalkanal

200 cm | Item No. | Art. Nr. 8107012

CONNECTER | VERBINDER Z10 180° Item No. | Art. Nr. 8301504

CONNECTER | VERBINDER Z11 90° Item No. | Art. Nr. 8301505



Z06 Aluminium

Spring-Gripper
Montagefeder
Item No. | Art. Nr. 8251001



Z03 Aluminium 1,5 m

Hanging Wire System
Seilabhängung | Set | 75 kg
Item No. | Art. Nr. 8301502



Z05 Aluminium

Gripper Set
Gelenkgripper Set
Item No. | Art. Nr. 8301501

PN33

max.
14 mm

OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

PN33

COOLING | KÜHLUNG

LED Stripes max. 15 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8105050

Al
ex

max. 14 mm

max.
14 mm

OEM



The PN33 cooling stripe is designed for LED flexstripes with a maximum width of 15 mm which are placed centred along the groove and glued.

PN33 LED cooling stripes by GALAXY® profiles are

- heat conducting.
- extend the life of the LED stripes through this property and
- protect LED stripes against mechanical influences.

LED cooling stripes can be mounted on smooth surfaces with double-sided adhesive tape. Otherwise, they are fixed with screws on the structure.

Der PN33 Kühlstreifen ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 15 mm konzipiert, die entlang der Nut mittig eingeklebt werden.

PN33 LED Kühlstreifen von GALAXY® profiles sind

- wärmeleitend,
- verlängern mit dieser Eigenschaft die Lebensdauer der LED Stripes und
- schützen LED Streifen vor mechanischen Einwirkungen.

LED Kühlstreifen können bei glatten Oberflächen auch mit einem beidseitigen Klebeband angebracht werden. Andernfalls werden sie mit Schrauben an der Substanz fixiert.

GALAXY profiles


Perfect Light Lines




PN33



PN33 + PO14

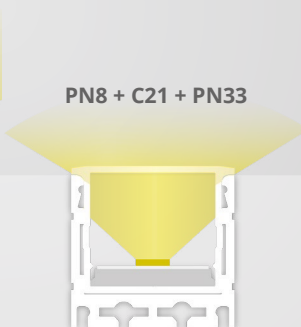


PN8 + C21 + PN33

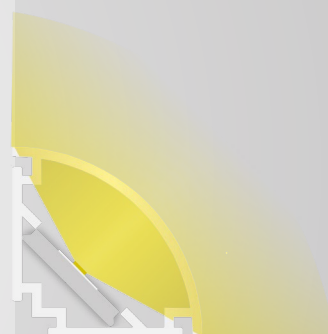


PN10 + PN33

 PN33



GALAXY[®] profiles

- max. 14 mm
- OEM
- Water drop icon

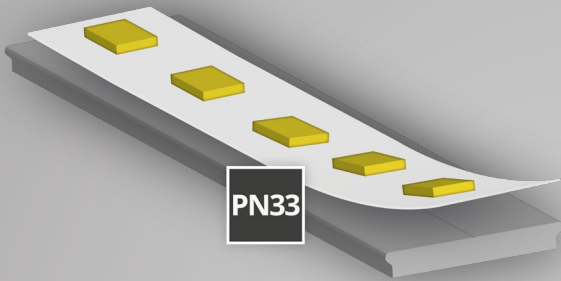

LED COOLING PROFILE | LED KÜHLSTREIFEN

PN33

Item No. | Art. Nr.
8105050



PN33

PN33 COOLING | KÜHLUNG

LED Stripes max. 14 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
14,64 mm x 2,00 mm | 256 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8105050

max.
14 mm

OEM



NEW PF1

NEW

max.
12 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT


NEW TO OUR RANGE IM SORTIMENT

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Bathrooms/WCs
Bad/WC
- Kitchens
Küche
- Utility rooms/cellars
Waschküche/Keller
- Technology rooms
Technikräume
- Spa and wellness areas
SPA- und Wellnessbereiche
- Swimming pools
Schwimm-/Hallenbäder
- Car washes
Autowaschanlagen/-waschstraßen
- Basically in any tile concept
Grundsätzlich in jedes Fliesenkonzept

Mounting/installation on tiles, stone, granite and marble surfaces
Montage/Einbau auf Fliesen, Stein-, Granit-, Marmoroberflächen

NEW
PF1

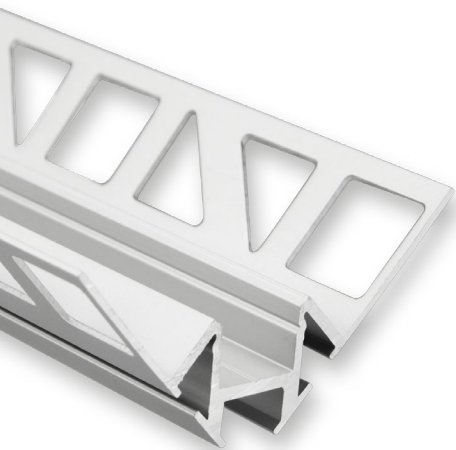

PF1

TILE | FLIESEN

Interior corner | Inneneck | LED Stripes max. 12 mm
250 cm Item No. | Art. Nr. 8402001

Al
ex



max. 12 mm

NEW

max.
12 mm



OEM



Designed for tile concepts!

This PF1 LED TILE Profile INTERIOR CORNER is 250cm long as standard and designed for LED flex stripes up to 12mm in width. The connection cables are protected and secured in the cavity on the back of the aluminium profile. This profile system is fixed to the large wings at the rear of the protruding vertical corners of a room, integrating it into the overall tile concept.

This LED profile cover (opal/satinised - 65% transparency) is made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94 V-2), provides a flush finish and ensures a uniform light with high transfer of the light output.

Important:

This product can only be used in wet rooms or outside when sealed. Special protection against moisture and water is provided by silicone, which is applied to the joints in order to seal them. A completely waterproof seal can only be achieved on these LED profile systems by applying a casting resin with a polyurethane resin base (PUR).

When choosing a LED flex stripe, check the manufacturer's protection class (at least IP65).

Design für Fliesenkonzepte!

Dieses PF1 LED FLIESEN-Profil INNENECK hat eine Standardlänge von 250 cm und ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert. Im rückseitigen Hohlraum des Alu-Profiles werden die Anschlussleitungen geschützt und sicher verlegt. Dieses Profilsystem wird an den seitlichen, großflächigen Flügeln in vertikale Ecken eines Raumes mit Fliesenkleber verspachtelt und damit in das Fliesenkonzept integriert.

Die LED Profilabdeckung (opal/satiniert - Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2), schließt bündig ab und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.


Wichtiger Hinweis:

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich ist ausschließlich nur in abgedichteter Form möglich. Besonderen Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser bietet Silikon, das zum Abdichten auf die Verbindungsstellen aufgetragen wird. Absolute Wasserdichtheit erreicht man bei den LED Profilsystemen mit dem Vergießen mit Wepuran-Gießharz auf Polyurethanharzbasis (PUR).

Achten Sie bei der Wahl des LED Flexbandes auf die herstellerseitig angegebene Schutzart (mindestens IP65).


GALAXY^{profiles}

Perfect Light Lines

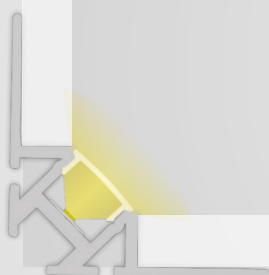

PF1 + C102

NEW PF1

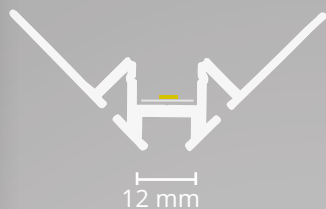

GALAXY[®] profiles

NEW

max.
12 mm



OEM





COVERS | ABDECKUNGEN


C102 Item No. | Art. Nr.
8600030

PROFILE

PF1 Item No. | Art. Nr.
8402001

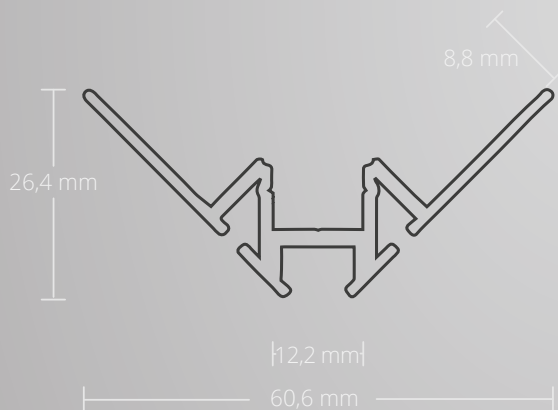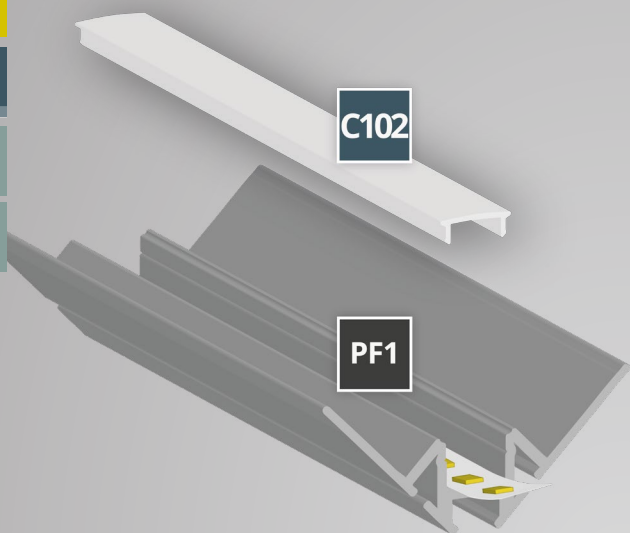

NEW
PF1

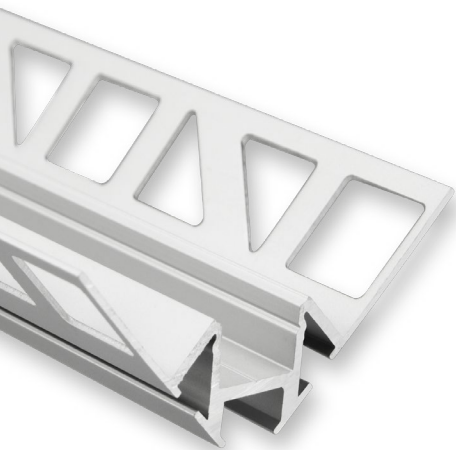

PF1 TILE | FLIESEN

Interior corner | Inneneck | LED Stripes max. 12 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
60,60 mm x 26,4 mm | 734 g

250 cm Item No. | Art. Nr. 8402001

NEW


max.
12 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN

 

C102 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 15 mm x 5 mm

250 cm Item No. | Art. Nr. 8600030

NEW PF2

NEW

max.
12 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

NEW TO OUR RANGE IM SORTIMENT

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Bathrooms/WCs
Bad/WC
- Kitchens
Küche
- Utility rooms/cellars
Waschküche/Keller
- Technology rooms
Technikräume
- Spa and wellness areas
SPA- und Wellnessbereiche
- Swimming pools
Schwimm-/Hallenbäder
- Car washes
Autowaschanlagen/-waschstraßen
- Basically in any tile concept
Grundsätzlich in jedes Fliesenkonzept

Mounting/installation on tiles, stone, granite and marble surfaces
Montage/Einbau auf Fliesen, Stein-, Granit-, Marmoroberflächen

NEW
PF2



PF2

TILE | FLIESEN

Exterior corner | Außeneck | LED Stripes max. 12 mm
250 cm Item No. | Art. Nr. 8402011

Al
ex



max. 12 mm

NEW

max.
12 mm



OEM



Designed for tile concepts!

This PF2 LED TILE Profile EXTERIOR CORNER is 250cm long as standard and designed for LED flex stripes up to 12mm in width. The connection cables are protected and secured in the side cavities of the aluminium profile. This profile system is fixed to the large wings at the rear of the protruding vertical corners of a room, integrating it into the overall tile concept.

This LED profile cover (opal/satinised - 65% transparency) is made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2), provides a flush finish and ensures a uniform light with high transfer of the light output.

Important:

This product can only be used in wet rooms or outside when sealed. Special protection against moisture and water is provided by silicone, which is applied to the joints in order to seal them. A completely waterproof seal can only be achieved on these LED profile systems by applying a casting resin with a polyurethane resin base (PUR).

When choosing a LED flex stripe, check the manufacturer's protection class (at least IP65).

Design für Fliesenkonzepte!

Dieses PF2 LED FLIESEN-Profil AUSSENECK hat eine Standardlänge von 250 cm und ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert. In den seitlichen Hohlräumen des Alu-Profiles werden die Anschlussleitungen geschützt und sicher verlegt. Dieses Profilsystem wird an den rückseitigen, großflächigen Flügeln an nach vorne stehende, vertikale Ecken eines Raumes mit Fliesenkleber verspachtelt und somit in das Fliesenkonzept integriert.

Die LED Profilabdeckung (opal/satiniert - Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (classification flammability UL94 V-2), schließt bündig ab und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.


Wichtiger Hinweis:

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich ist ausschließlich nur in abgedichteter Form möglich. Besonderen Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser bietet Silikon, das zum Abdichten auf die Verbindungsstellen aufgetragen wird. Absolute Wasserdichtheit erreicht man bei den LED Profilsystemen mit dem Vergießen mit Wepuran-Gießharz auf Polyurethanharzbasis (PUR).

Achten Sie bei der Wahl des LED Flexbandes auf die herstellereitig angegebene Schutzart (mindestens IP65).


GALAXY^{profiles}

Perfect Light Lines

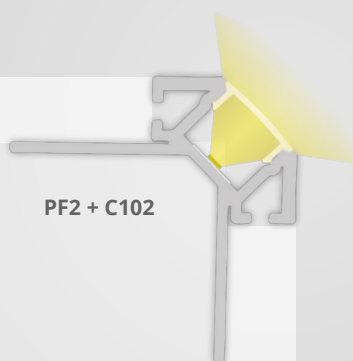

PF2 + C102

NEW PF2

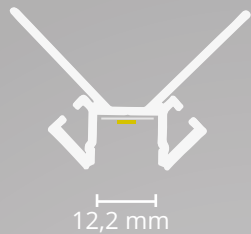

GALAXY profiles

NEW

max.
12 mm



OEM





COVERS | ABDECKUNGEN

C102 Item No. | Art. Nr.
8600030

PROFILE

PF2 Item No. | Art. Nr.
8402011

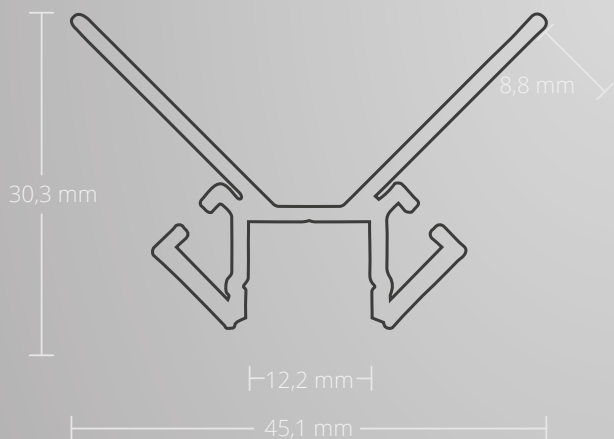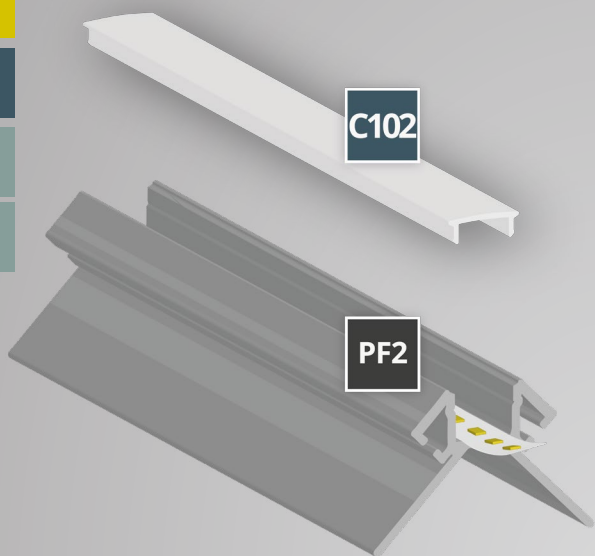

NEW
PF2



PF2 TILE | FLIESEN

Exterior corner | Außeneck | LED Stripes max. 12 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
45,1 mm x 30,3 mm | 734 g

250 cm Item No. | Art. Nr. 8402011

NEW


max.
12 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN

 

C102 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 15 mm x 5 mm

250 cm Item No. | Art. Nr. 8600030

NEW PF3

NEW

max.
12 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

NEW TO OUR RANGE IM SORTIMENT

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Bathrooms/WCs
Bad/WC
- Kitchens
Küche
- Utility rooms/cellars
Waschküche/Keller
- Technology rooms
Technikräume
- Spa and wellness areas
SPA- und Wellnessbereiche
- Swimming pools
Schwimm-/Hallenbäder
- Car washes
Autowaschanlagen/-waschstraßen
- Basically in any tile concept
Grundsätzlich in jedes Fliesenkonzept

Mounting/installation on tiles, stone, granite and marble surfaces
Montage/Einbau auf Fliesen, Stein-, Granit-, Marmoroberflächen

NEW
PF3



PF3

TILE | FLIESEN

Edge | Abschluss | LED Stripes max. 12 mm
250 cm Item No. | Art. Nr. 8402021

Al
ex



max. 12 mm

NEW

max.
12 mm



OEM



Designed for tile concepts!

This PF3 LED TILE Profile EDGE is 250cm long as standard and designed for LED flex stripes up to 12mm in width. This profile system has a large wing on one side that can be fixed with tile cement, integrating the aluminium profile into the tile concept. The PF3 LED TILE Profile provides a flush, illuminated edge for a tiled area.

This LED profile cover (opal/satinised - 65% transparency) is made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94 V-2), provides a flush finish and ensures a uniform light with high transfer of the light output.

Important:

This product can only be used in wet rooms or outside when sealed. Special protection against moisture and water is provided by silicone, which is applied to the joints in order to seal them. A completely waterproof seal can only be achieved on these LED profile systems by applying a casting resin with a polyurethane resin base (PUR).

When choosing a LED flex stripe, check the manufacturer's protection class (at least IP65).

Design für Fliesenkonzepte!

Dieses PF3 LED FLIESEN-Profil ABSCHLUSS hat eine Standardlänge von 250 cm und ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert. Dieses Profilsystem hat einseitig einen großflächigen Flügel, den man mit Fliesenkleber verspachtelt und damit das Aluminiumprofil ins Fliesenkonzept integriert. Das PF3 LED FLIESEN-Profil bildet den leuchtenden und bündigen Abschluss einer Fliesenfläche.

Die LED Profilabdeckung (opal/satiniert - Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2), schließt bündig ab und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.


Wichtiger Hinweis:

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich ist ausschließlich nur in abgedichteter Form möglich. Besonderen Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser bietet Silikon, das zum Abdichten auf die Verbindungsstellen aufgetragen wird. Absolute Wasserdichtheit erreicht man bei den LED Profilsystemen mit dem Vergießen mit Wepuran-Gießharz auf Polyurethanharzbasis (PUR).

Achten Sie bei der Wahl des LED Flexbandes auf die herstellereitig angegebene Schutzart (mindestens IP65).


GALAXY profiles

Perfect Light Lines

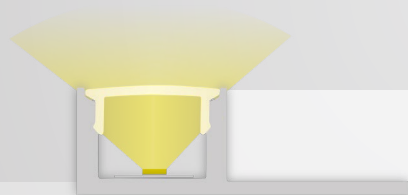

PF3 + C102

NEW PF3

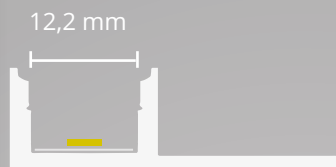

GALAXY[®] profiles

NEW

max.
12 mm





COVERS | ABDECKUNGEN

C102 Item No. | Art. Nr.
8600030

PROFILE

PF3 Item No. | Art. Nr.
8402021

OEM

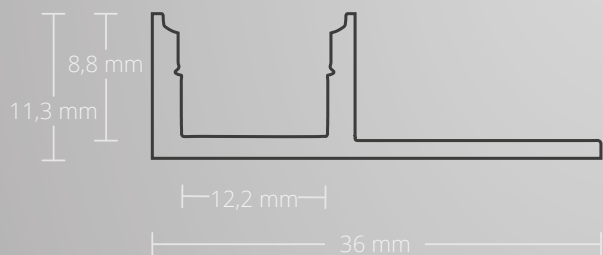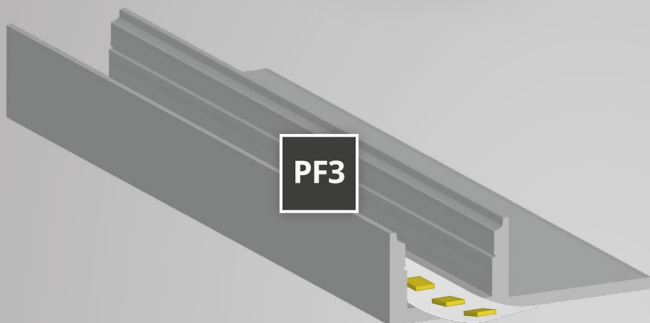

NEW
PF3



PF3 TILE | FLIESEN

Edge | Abschluss | LED Stripes max. 12 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
36 mm x 11,3 mm

250 cm Item No. | Art. Nr. 8402021

NEW


max.
12 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN

 

C102 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 15 mm x 5 mm

250 cm Item No. | Art. Nr. 8600030

NEW PI1

NEW

max.
13 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT


NEW TO OUR RANGE IM SORTIMENT

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Homes
Wohnräume
- Offices and reception areas
Büroräume und Empfangsbereiche
- Hotel and gastronomy
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop or showroom windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Shop floors and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Hair/beauty/body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Common rooms
Aufenthaltsräume
- Waiting rooms
Ordinationen und Wartezimmer

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

NEW
PI1

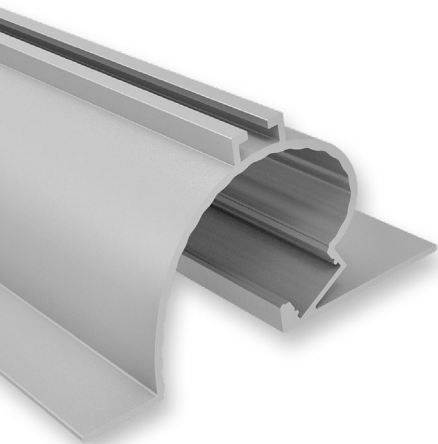

PI1

RECESSED | EINBAU

Indirect | indirekt | LED Stripes max. 13 mm
200 cm Item No. | Art. Nr. 8403001

Al
ex



max. 13 mm

NEW

max.
13 mm



OEM



Indirect and glare-free - ideal for suspended ceilings, interior walls and drywall!

The PI1 LED RECESSED Profile is 200cm long as standard and made from high-quality aluminium (anodised). The profile is set into recesses in the walls/ceilings and fixed into the cavity using integrated spring locks.

LED flex stripes up to a maximum of 13mm in width can be fixed into the cavity of the PI1 LED RECESSED Profile BACKLIGHT1 with adhesive. The light is reflected into the surrounding space thanks to the profile's internal curvature.

This LED profile cover (opal/satinised - 65% transparency) is made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94 V-2), provides a flush finish and ensures a uniform light with high transfer of the light output.

Indirekt und blendfrei – ideal für Zwischendecken/-wände und Trockenbau!


Das PI1 LED EINBAU-Profil hat eine Standardlänge von 200 cm und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Das Profil wird in die Aussparungen der Wände/Decken eingelegt und mit Einbaufedern im Hohlraum fixiert.

Im Innenraum des PI1 LED EINBAU-Profiles werden LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 13 mm eingeklebt. Das Licht wird über die Innenwölbung des Profils in den umliegenden Raum reflektiert.

Die LED Profilabdeckung (opal/satiniert - Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2), schließt bündig ab und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

GALAXY[®] profiles

Perfect Light Lines

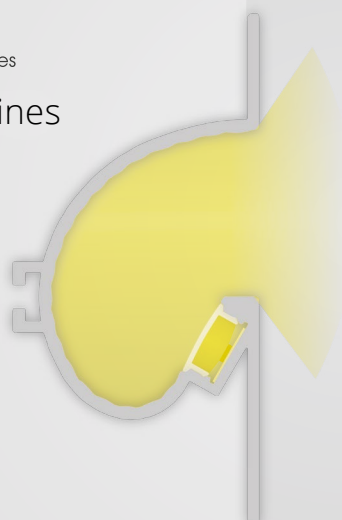

PI1 + C101

NEW P11




GALAXY profiles

NEW

max.
13 mm



OEM

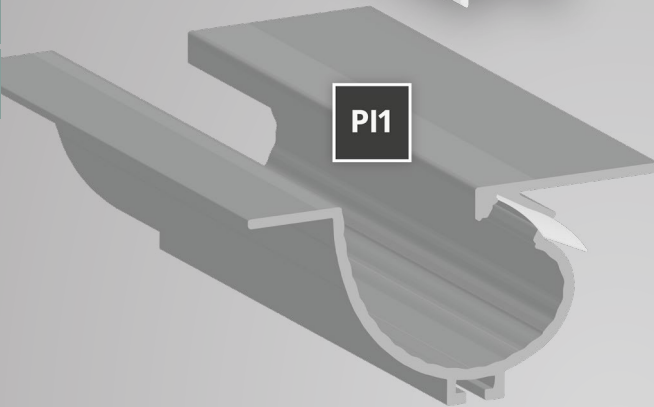

COVERS | ABDECKUNGEN


C101 Item No. | Art. Nr.
8600029


END CAPS | ENDKAPPEN

E103 Item No. | Art. Nr.
8403015


PROFILE

P11 Item No. | Art. Nr.
8403001

 **Z07**
Item No. | Art. Nr.
8403010

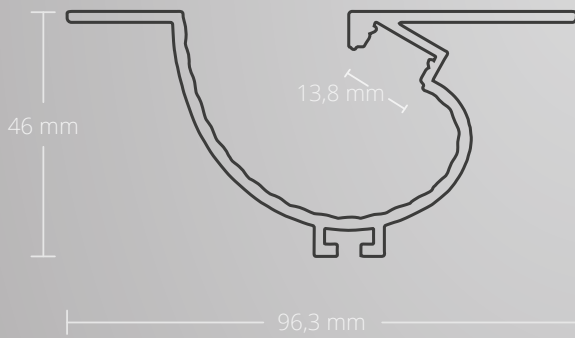

NEW
PI1

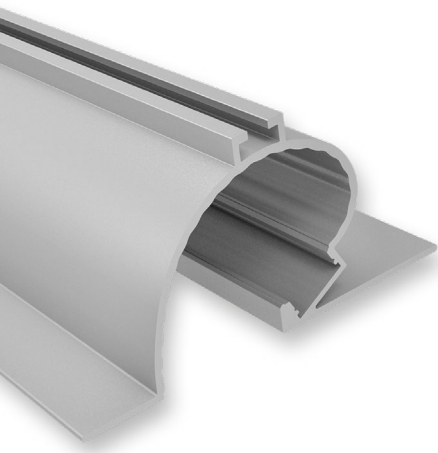

PI1 RECESSED | EINBAU

Indirect | indirekt | LED Stripes max. 13 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
96,3 mm x 46 mm | 1792 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8403001

NEW


max.
13 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN

 


C101 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 15 mm x 5 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600029

END CAPS | ENDKAPPEN

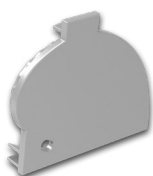

E103

PVC | 2 PCS/STK | SET

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8403015

ACCESSORIES | ZUBEHÖR



Z07

SPRING-GRIPPER | MONTAGEFEDER | 1 PCS/STK
Item No. | Art. Nr. 8403010

NEW PI2

NEW

max.
13 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT


NEW TO OUR RANGE IM SORTIMENT

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Homes
Wohnräume
- Offices and reception areas
Büroräume und Empfangsbereiche
- Hotel and gastronomy
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop or showroom windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Shop floors and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Hair/beauty/body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Common rooms
Aufenthaltsräume
- Waiting rooms
Ordinationen und Wartezimmer

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

NEW
PI2

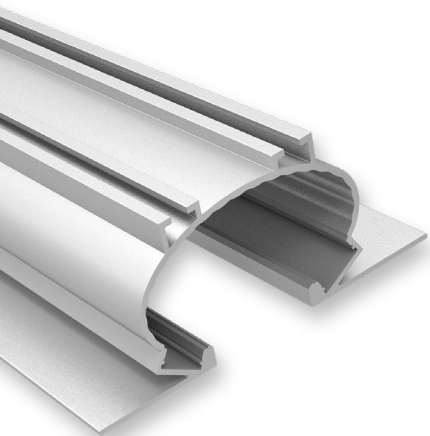

PI2

RECESSED | EINBAU

Indirect | indirekt | LED Stripes max. 13 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8403011

Al
ex



max. 13 mm

NEW

max.
13 mm



OEM



Indirect and glare-free - ideal for suspended ceilings, interior walls and drywall!

The PI2 LED RECESSED Profile is 200cm long as standard and made from high-quality aluminium (anodised). The profile is set into recesses in the walls/ceilings and fixed into the cavity using robust spring locks.

LED flex stripes up to a maximum of 13mm in width can be fixed into the cavity of the PI2 LED RECESSED Profile with adhesive. The light is reflected into the surrounding space thanks to the profile's internal curvature. The use of two different flex stripes offers additional lighting variety.

This LED profile cover (opal/satinised - 65% transparency) is made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94 V-2), provides a flush finish and ensures a uniform light with high transfer of the light output.

Indirekt und blendfrei – ideal für Zwischendecken/-wände und Trockenbau!


Das PI2 LED EINBAU-Profil hat eine Standardlänge von 200 cm und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Das Profil wird in die Aussparungen der Wände/Decken eingelegt und mit robusten Einbaufedern im Hohlraum fixiert.

Im Innenraum des PI2 LED EINBAU-Profils werden zwei LED Flexbänder mit jeweils einer maximalen Breite von 13 mm eingeklebt. Das Licht wird über die Innenwölbung des Profils in den umliegenden Raum reflektiert. Der Einsatz von zwei unterschiedlichen Flexbändern bietet eine zusätzliche Vielfalt an Lichtszenen.


Die LED Profilabdeckung (opal/satiniert - Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2), schließt bündig ab und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

GALAXY profiles

Perfect Light Lines

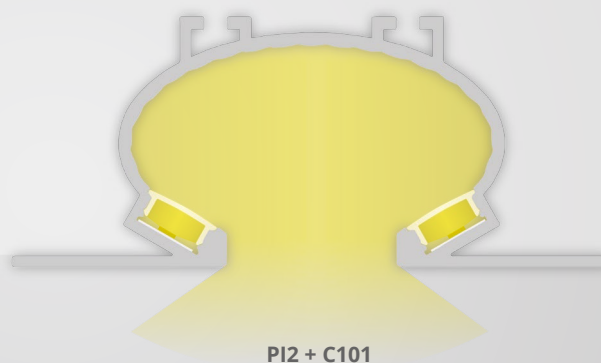

NEW PI2

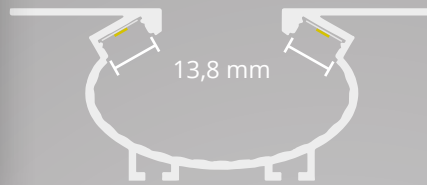


GALAXY profiles

NEW

max.
13 mm

OEM

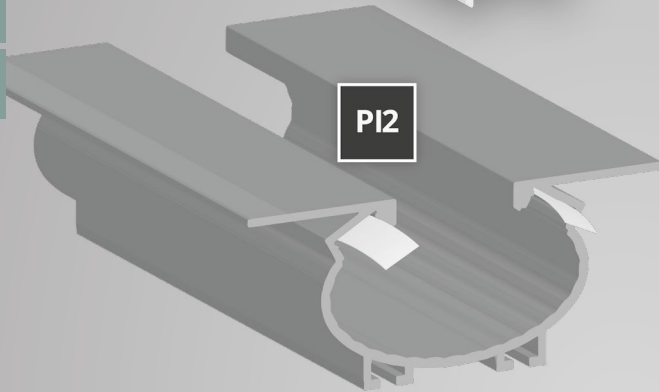

COVERS | ABDECKUNGEN

C101 Item No. | Art. Nr.
8600029


END CAPS | ENDKAPPEN

E104 Item No. | Art. Nr.
8403015


PROFILE

PI2 Item No. | Art. Nr.
8403011

Z08
Item No. | Art. Nr.
8403020

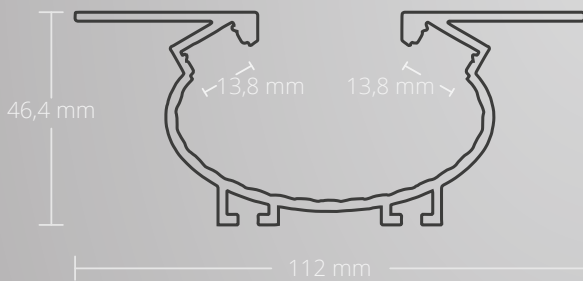

NEW PI2

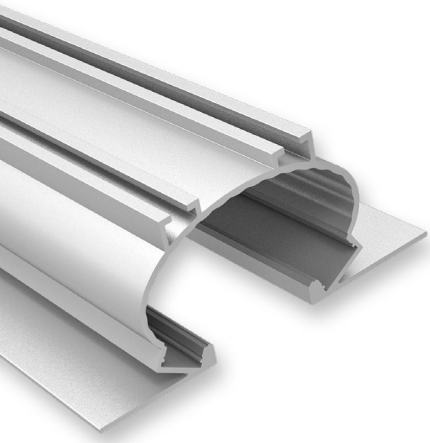

PI2 RECESSED | EINBAU

Indirect | indirekt | LED Stripes max. 13 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
112 mm x 46,4 mm | 2368 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8403011

NEW


max.
13 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN

 


C101 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 15 mm x 5 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600029

END CAPS | ENDKAPPEN

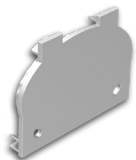

E104

PVC | 2 PCS/STK | SET

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8403015

ACCESSORIES | ZUBEHÖR



Z08

SPRING-GRIPPER | MONTAGEFEDER | 1 PCS/STK
Item No. | Art. Nr. 8403020

NEW PI3

NEW

max.
13 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

NEW TO OUR RANGE IM SORTIMENT

HOMOGENOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Homes
Wohnräume
- Offices and reception areas
Büroräume und Empfangsbereiche
- Hotel and gastronomy
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop or showroom windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Shop floors and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Hair/beauty/body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Common rooms
Aufenthaltsräume
- Waiting rooms
Ordnationen und Wartezimmer

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

NEW
PI3



PI3

RECESSED | EINBAU

Indirect | indirekt | LED Stripes max. 13 mm
200 cm Item No. | Art. Nr. 8404001

Al
ex



max. 13 mm

NEW

max.
13 mm



OEM



Indirect and glare-free - ideal for suspended ceilings, interior walls and drywall!

The PI3 LED RECESSED Profile is 200cm long as standard and made from high-quality aluminium (anodised). This profile is especially slim in design, letting it very subtly blend into walls and ceilings. It is fixed into recesses with adhesive.

An LED flex stripe up to a maximum of 13mm in width can be fixed into the cavity of the PI3 LED RECESSED Profile with adhesive. This profile is especially well suited to atmospheric effect lighting or as general room lighting with the right high-performance LED flex stripes.


Indirekt und blendfrei - ideal für Zwischendecken/-wände und Trockenbau!

Das PI3 LED EINBAU-Profil hat eine Standardlänge von 200 cm und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Das Profil ist besonders schlank konzipiert und lässt sich sehr dezent in Wände und Decken einfügen. Es wird in die Aussparungen eingeklebt.

Im Innenraum des PI3 LED EINBAU-Profils wird ein LED Flexband mit einer maximalen Breite von 13 mm eingeklebt. Dieses Profil eignet sich besonders als inszenierende Effektbeleuchtung oder mit entsprechend leistungsstarken LED Flexbändern als allgemeine Raumbeleuchtung.

GALAXY[®] profiles

Perfect Light Lines

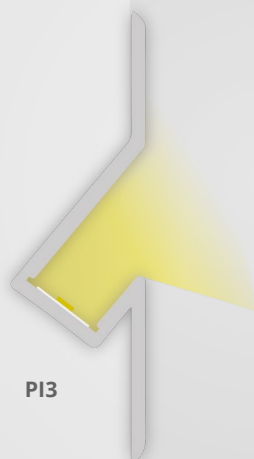

PI3

NEW PI3

GALAXY[®] profiles



PROFILE

PI3



Item No. | Art. Nr.
8404001

NEW

max.
13 mm



OEM

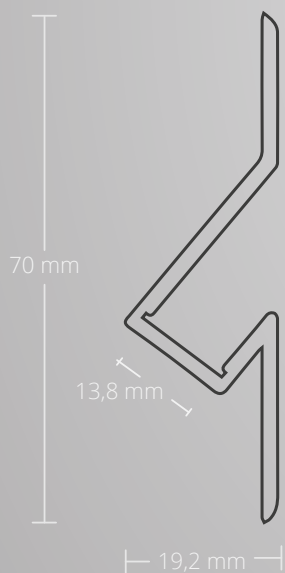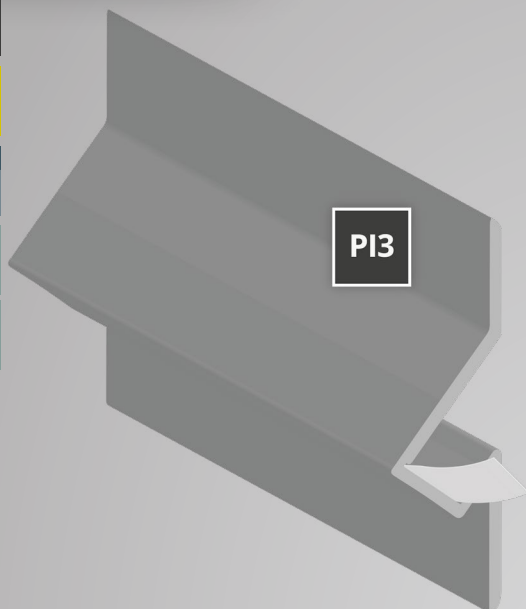



P13 RECESSED | EINBAU

Indirect | indirekt | LED Stripes max. 13 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert

19,2 mm x 70 mm | 866 g

200 cm Item No. | Art. Nr. 8404001

NEW P13

NEW

max.
13 mm



OEM







GALAXY[®] profiles

Accessories
Zubehör

ACCESSORIES | ZUBEHÖR


Technical data sheet on www.galaxy-profiles.com

Technische Datenblätter auf www.galaxy-profiles.com

TRANSFORMER BOX | TRAFOBX

8408014 Item No. | Art. Nr.

Transformer box | Trafobox L: 300 mm

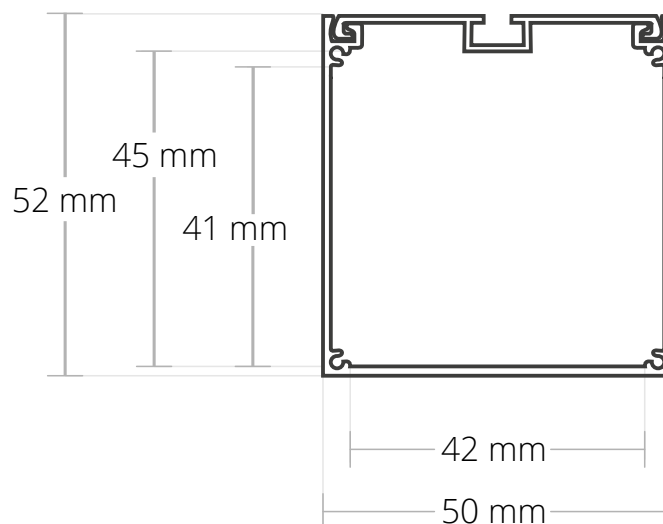



ACCESSORIES | ZUBEHÖR

Technical data sheet on www.galaxy-profiles.com
Technische Datenblätter auf www.galaxy-profiles.com

Cleaning | Degreasing
Reinigung | Entfettung



SEAL AND BOND REMOVER

8001270 Item No. | Art. Nr.
Seal and Bond Remover 500 ml (Aerosol)

Seal and bond remover is an especially high-quality technical cleaning product for removing adhesive residue, softening and removing various adhesive and sealing gums and degreasing various surfaces. The product softens most adhesives and sealants, making them easier to remove.

- Cleans and degreases the base material before using sealant and adhesive!
- Very effective! Also for tar splashes, resin, wax residue
- Evaporates quickly with no residue!
- Does not affect varnish, glass, aluminium, rubber or most plastics!
- Ideal for removing adhesive, sealant and chewing gum residue!
- Very easy to use!

Seal and Bond Remover ist ein technisch besonders hochwertiges Reinigungsprodukt zum Entfernen von Kleberückständen, zum Lösen und Weichmachen verschiedener Dicht- und Klebe-Massen, sowie zum Entfetten verschiedenster Oberflächen. Das Produkt weicht die meisten Kleber und Dichtmassen auf, um sie leichter entfernen zu können.

- Reinigt und entfettet den Untergrund vor Abdichtungs- und Verklebungsarbeiten!
- Hohes Auflösungsvermögen! Auch für Teerspritzer, Baumharz, Wachsrückstände
- Schnelle und rückstandsfreie Ablüftung!
- Greift Lack, Glas, Alu, Gummi und die meisten Kunststoffe in keinsten Weise an!
- Ideal zum Entfernen von Klebstoff-, Dichtmassen- und Kaugummiresten!
- Sehr einfach in der Handhabung!

Mounting Adhesive/Adhesive Tape/Protective Materials Montagekleber/Klebebänder/Schutzmaterial

POWERBOND XS 330



8001450 Item No. | Art. Nr.

Powerbond XS 330 white/weiß (0100) | 290 ml Cartridge/Kartusche

8001451 Item No. | Art. Nr.

Powerbond XS 330 black/schwarz (0000) | 290 ml Cartridge/Kartusche

Powerbond XS 330 is a high-quality mounting adhesive based on the latest generation of MS polymers. Thanks to its extremely high bonding power, this product makes any mounting work easier and faster.

- For inside and out - on almost any (even slightly damp) surfaces!
- Extremely high initial adherence - does not rip or shrink!
- Long-lasting elasticity, very flexible! Fracture strain: 330%
- No solvents, hazardous softeners or isocyanates!
- Low viscosity, so very easy to work with!
- Temperature-resistant from -40°C to +100°C

Powerbond XS 330 ist ein hochwertiger Montagekleber auf Basis der neuesten Generation von MS-Polymeren. Aufgrund seiner extrem hohen Anfangshaftung macht dieses Produkt Montagearbeiten einfacher und schneller.

- Für Innen und Außen - auf nahezu allen (sogar leicht feuchten) Untergründen!
- Extrem hohe Anfangshaftung - Schrumpft und reißt nicht!
- Dauerelastisch, hohe Flexibilität! Bruchdehnung: 330 %
- Ohne Lösungsmittel, schädliche Weichmacher und Isocyanate!
- Niedrige Viskosität, dadurch sehr leicht zu verarbeiten!
- Temperaturbeständig von -40°C bis +100°C!

UNIFIX 300 S



8001536 Item No. | Art. Nr.

Unifix 300 s white/weiß (0100) | 50 ml double cartridge/Doppelkartuschen

Unifix 300 s is a fast-drying, slightly expanding 2K liquid wall plug suitable for various mounting jobs in construction and maintenance (e.g. worn-out drill holes). Thanks to excellent, fast adherence, this product makes any mounting job significantly easier.

- Good adhesion on all building materials!
- Perfect fixation thanks to stable foam effect!
- No solvents or hazardous softeners!
- Use the mesh sleeve for precise dosage into hollow materials!
- Can easily be drilled, sanded and painted!
- Exceptional hold and stability!
- No pressure required - no damage to tiles or plaster!
- Dries fast (approx 5 mins) and hardens fast (approx 10 mins)!

Unifix 300 s ist ein schnell aushärtender und leicht expandierender 2K-Flüssigdübel, der für verschiedenste Montagearbeiten im Bereich Bau und Wartung (z.B. ausgeschlagene Bohrlöcher uvm.) geeignet ist. Aufgrund seiner schnellen und hervorragenden Haftung macht dieses Produkt Montagearbeiten erheblich einfacher.

- Gute Haftung auf sämtlichen Baumaterialien!
- Perfekte Fixierung dank stabiler Schaumwirkung!
- Ohne Lösungsmittel und schädliche Weichmacher!
- Genaue Dosierung in hohlen Materialien bei Verwendung der Siebhülse!
- Lässt sich sehr gut bohren, schleifen, überstreichen!
- Ausgezeichnete Haltbarkeit und Stabilität!
- Drucklose Verankerung - keine Beschädigung von Fliesen oder Putz!
- Schnelle Trocknung (ca. 5 Min.) und Durchhärtung (ca. 10 Min.)!



CLEAR TRANSFER ADHESIVE

8000166 Item No. | Art. Nr.

Clear Transfer Adhesive Double-Sided Tape/Doppelklebeband | 25 m/Rolle | 25 m/Rolle

Clear transfer adhesive is an almost transparent, double-sided adhesive tape for quickly and cleanly creating an adhesive bond in a range of situations.

- Very high adhesive power despite minimal thickness!
- High temperature resistance! -20°C to +150°C
- Even layer of adhesive - optimal adhesion!
- Doesn't discolour or dry out!
- Extra thin adhesive bond! 0.13mm in width
- Can be removed without residue!

Clear Transfer Adhesive ist ein nahezu transparentes, doppelseitiges Klebeband für schnelle und saubere Klebeverbindungen in zahlreichen Anwendungen.

- Trotz minimaler Dicke sehr hohe Klebekraft!
- Hohe Temperaturbeständigkeit! -20°C bis +150°C
- Gleichmässige Klebeschicht - Optimale Haftung!
- Verfärbt nicht - trocknet nicht aus!
- Extradünne Klebeverbindung! 0,13 mm stark
- Rückstandsfrei entfernbar!



WHITE FOAM TAPE

8001607 Item No. | Art. Nr.

White Foam Tape Double-Sided Tape/Doppelklebeband (PE-Foam/Schaum) | 25 m/Rolle | 25 m/Rolle

White foam tape is a double-sided adhesive tape made from PE foam with a very high-quality acrylic adhesive coating for a very high adhesive power.

- Easy to apply and work with!
- Temperature resistant from -40°C to +60°C!
- Very high-quality acrylic adhesive layer!
- Long-lasting!
- Very versatile!
- Very high tensile shear strength thanks to the solid foam core! 0.25N/mm²

White Foam Tape ist ein doppelseitig klebendes Band aus PE-Schaumstoff, das mit einer sehr hochwertigen Acrylklebeschicht versehen ist und dadurch eine sehr hohe Anfangsklebekraft hat.

- Leicht anzubringen und zu verarbeiten!
- Temperaturbeständig von -40°C bis +60°C!
- Sehr hochwertige Acrylklebeschicht!
- Langlebig!
- Sehr große Anwendungsvielfalt!
- Hohe Scherzugfestigkeit durch soliden Schaumkern! 0,25 N/mm²



MOULDING TAPE

8000161 Item No. | Art. Nr.

Moulding Tape Double-Sided Tape/Doppelklebeband (PU-Foam/Schaum) 6 mm x 0,8 mm | 10 m/Rolle | 10 m/Rolle

8000162 Item No. | Art. Nr.

Moulding Tape Double-Sided Tape/Doppelklebeband (PU-Foam/Schaum) 12 mm x 0,8 mm | 10 m/Rolle | 10 m/Rolle

8000165 Item No. | Art. Nr.

Moulding Tape Double-Sided Tape/Doppelklebeband (PU-Foam/Schaum) 25 mm x 0,8 mm | 10 m/Rolle | 10 m/Rolle

Moulding tape is an especially high-quality, correctable, double-sided adhesive tape based on polyurethane foam - exceptionally suited to many adhesion jobs inside and out.

- Temperature resistant from -40°C to +95°C! And up to +150°C for short periods
- Can be repositioned several times! Within approx 5 minutes
- High tensile and adhesive force! 6.1kg/cm²
- Resistant to water, weak acids and weather effects!
- Retains its elasticity! Fracture strain: 220%
- Absorbs practically no liquid! Closed cell structure

Moulding Tape ist ein besonders hochwertiges, korrigierbares, doppelseitig klebendes Band auf Polyurethan-Schaumbasis - hervorragend geeignet für viele Verklebungen im Innen- und Außenbereich.

- Temperaturbeständig von -40°C bis +95°C! Kurzfristig bis zu +150°C
- Mehrmaliges Neupositionieren möglich! Innerhalb von ca. 5 Minuten
- Hohe Zug- und Haft-Kraft! 6,1 kg/cm²
- Beständig gegen Wasser, schwache Säuren und Witterungseinflüsse!
- Dauerelastisch! Bruchdehnung: 220 %
- Nimmt praktisch keine Feuchtigkeit auf! Geschlossene Zellstruktur



EASY GRIP GUN

8001490 Item No. | Art. Nr.

Easy Grip Gun | Cartridges up to 310ml | Kartuschen bis 310ml

This handheld cartridge gun boasts an extra strong transfer of energy and an open slot for up to 310ml.

Die Hand-Kartuschenpistole hat eine extra starke Übersetzung sowie eine offene Aufnahme bis 310 ml.

Sealant/Filler/Impregnation Abdichtung/Füllmaterial/Imprägnierung



EASY SEAL XS

8001381 Item No. | Art. Nr.

Easy Seal XS transparent (6090) | 310 ml Cartridge/Kartusche

Easy Seal XS is a unique, neutral hardening, acid-free, solvent-free and oxime-free universal polymer sealant based on odour-neutral alcoxyl polysiloxane for the secure, flexible sealing of various construction and connection joints on a variety of base materials.

- Absolutely harmless to health and odour-neutral!
- Acid-free, solvent-free and oxime-free!
- High UV and temperature resistance! -40°C to +150°C
- 100% colour fastness - no discolouration or yellowing!
- Excellent resistance to water and mould!
- Retains its elasticity! 215% fracture strain

Easy Seal XS ist eine einzigartige, neutral aushärtende, säure-, lösungsmittel- und oximfreie universelle Polymer-Dichtmasse auf Basis geruchsneutraler Alcoxyl-Polysiloxane zum sicheren und dauerhaft elastischen Abdichten diverser Konstruktions- und Anschlussfugen auf verschiedensten Untergründen.

- Absolut gesundheitsunschädlich und geruchsneutral!
- Säure-, lösungsmittel- und oximfrei!
- Hohe UV- und Temperaturbeständigkeit! -40 °C bis +150 °C
- 100 % Farbestabilität - kein Verfärben und Vergilben!
- Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit und Schimmelresistenz!
- Dauerelastisch! 215 % Bruchdehnung



ADHESEAL

8000143 Item No. | Art. Nr.

Adheseal white/weiß (0100) | 290ml Cartridge/Kartusche

8001430 Item No. | Art. Nr.

Adheseal black/schwarz (0000) | 290ml Cartridge/Kartusche

Adheseal is a unique, especially high-quality, wet-on-wet paintable, permanently elastic adhesive and sealant based on an MS polymer - Adheseal provides perfect adhesion even on awkward materials!

- Temperature resistant from -40°C to +100°C!
- Very high adhesive power! 26kg/cm²
- Extremely high fracture strain! 400%
- Very good UV resistance!
- Solvent-free and isocyanate-free!
- Impressive long-lasting elasticity!

Adheseal ist eine einzigartige, besonders hochwertige, nass in nass überlackierbare, dauerhaft elastische Klebe- und Dichtmasse auf MS-Polymerbasis - Adheseal bietet selbst auf heiklen Materialien eine einwandfreie Haftung!

- Temperaturbeständig: -40 bis +100 °C!
- Sehr hohes Haftvermögen! 26 kg/cm²
- Extrem hohe Bruchdehnung! 400 %
- Sehr gute UV-Beständigkeit!
- Lösungsmittel- und Isocyanatfrei!
- Beeindruckende, dauerhafte Elastizität!



SEAL FLUID

8001274 Item No. | Art. Nr.
Seal Fluid | 500ml Spray Bottle/Sprühflasche

Seal Fluid is a special solution for smoothing humidity-hardening sealants such as Innotec Easy Seal XS (universal polymer sealant). Thanks to its mild formula, Seal Fluid can be used on almost all surfaces.

- Especially mild special formula!
- Can be used on almost any surface!
- Solvent-free!
- Ready to use!
- Ideal for smoothing various sealants! Easy Seal XS, Adheseal, Safe Seal IQ

Seal Fluid ist eine Speziallösung zum Ausglätten von luftfeuchtigkeitshärtenden Dichtmassen wie z.B. Innotec Easy Seal XS (Universelle Polymer-Dichtmasse). Dank seiner milden Zusammensetzung ist Seal Fluid auf fast allen Flächen sicher anwendbar.

- Besonders milde Spezial-Formel!
- Auf nahezu jedem Untergrund anwendbar!
- Lösungsmittelfrei!
- Gebrauchsfertig!
- Ideal zum Ausglätten verschiedenster Dichtmassen! Easy Seal XS, Adheseal, Safe Seal IQ



ELECTRO SEAL

8001440 Item No. | Art. Nr.
Electro Seal 3 x 15 ml Tubes/Packs | Tuben/Packung

Electro Seal is a unique, blue liquid sealant based on polymer rubber for the optimal insulation and protection of electrical components such as wires, plugs, sensors etc. Electro Seal is easy to apply precisely, even in hard-to-reach places.

- Easy to apply very precisely!
- Once fully dry (touch-dry after 10 mins), flexible and vibration-resistant!
- Very high dielectric strength! (40,000 V/mm)
- Excellent stability!
- Excellent moisture resistance!
- High temperature resistance! (-35°C to +120°C)

Electro Seal ist eine einzigartige blaue Flüssigdichtung auf Polymer-Kautschuk Basis zum optimalen Isolieren und Schützen von elektrischen Komponenten, wie Verdrahtungen, Stecker, Sensoren etc. Electro Seal ist einfach und sehr präzise anzubringen, sogar an schwer zugänglichen Stellen.

- Einfach und sehr präzise anzubringen!
- Nach Durchtrocknung (griff trocken nach 10 Min.) flexibel und vibrationsfest!
- Sehr hohe Durchschlagsfestigkeit! (40.000 V/mm)
- Ausgezeichnetes Standvermögen!
- Ausgezeichnete Feuchtigkeitsbeständigkeit!
- Hohe Temperaturbeständigkeit! (-35°C bis +120°C)



IMPRISOL PROJECT

8001488 Item No. | Art. Nr.
Imprisol Project | 1.000 ml Can/Dose

Imprisol Project is a protective treatment product for wood substructures and panel undercoats to ensure better adhesion for Adheseal Project. Adheseal Project can be applied to the primer after 10 mins and up to 20 days without further activation.

- Enough for around 100 metres of adhesion - at a width of 10-15 cm

Imprisol Project dient als Schutz- und Imprägnierprodukt für Holz-Unterkonstruktionen und Platten-Voranstriche und zur Haftungsverbesserung für Adheseal Project. Adheseal Project kann bereits nach 10 Min. bis hin zu 20 Tagen ohne erneute Aktivierung auf den Primer aufgetragen werden.

- Reicht für ca. 100 Laufmeter Verklebungsstrecke – bei einer Breite von 10 - 15 cm

GLASS/BODY PRIMER

8001476 Item No. | Art. Nr.
Glass/Body Primer black/schwarz (0000) | 30 ml Can/Dose



Glass/Body Primer is a black UV-resistant primer to repair damage to the ceramic edge of screens or damage to the screen that the adhesive has to stick to.

- Excellent hold!
- Reduces corrosion!
- Good UV protection!
- Fast-drying!

Glass/Body Primer ist ein schwarzer UV-beständiger Primer zur Ausbesserung von Beschädigungen am keramischen Rand von Scheiben oder Beschädigungen am Scheibenfalz, an dem der Scheibenkleber haften muss.

- Ergibt ausgezeichnete Haftung!
- Korrosionshemmend!
- Guter UV-Schutz!
- Trocknet schnell!



EASY GRIP GUN

8001490 Item No. | Art. Nr.
Easy Grip Gun | Cartridges up to 310ml | Kartuschen bis 310ml

This handheld cartridge gun boasts an extra strong transfer of energy and an open slot for up to 310ml.

Die Hand-Kartuschenpistole hat eine extra starke Übersetzung sowie eine offene Aufnahme bis 310 ml.

Homogeneous lighting with perfect line lights from GALAXY® profiles

- Guaranteed product quality at the best price-performance ratio
- Intelligent product design with unique product compatibility
- An unlimited variety of designs and high product availability
- Many years of experience and know-how
- Competent specialist advice and a first-class comprehensive service

BECOME OUR DISTRIBUTOR FOR GALAXY® PROFILES.

www.galaxy-profiles.com

- Garantierte Produktqualität zum besten Preis-/Leistungsverhältnis
- Intelligentes Produktdesign mit einzigartiger Produktkompatibilität
- Grenzenlose Designvielfalt und hohe Produktverfügbarkeit
- Langjährige Erfahrung und Know-how
- Kompetente Fachberatung und erstklassiger Full-Service

WERDEN SIE UNSER VERTRIEBSPARTNER FÜR GALAXY® PROFILES.

www.galaxy-profiles.com

GALAXY® profiles GmbH

Telfs Moos 7a

6410 Telfs | Austria | Europe

T +43 5262 22103

M info@galaxy-profiles.com

W www.galaxy-profiles.com

GALAXY® profiles

Perfect Light Lines