

# HSM SECURIO C18 - 1,9 x 15 mm




## Datavernietiger HSM SECURIO C18

Compact, functioneel en comfortabel. Met snijwalsen van gehard staal en door druk bewegend veiligheidselement. De zeer geruisarme datavernietiger met uitneembare opvanghouder – voor veeleisende gebruikers in de privé omgeving of het thuishkantoor.

## Specificaties

|                                         |                       |                                                   |                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Productnr.:</b>                      | 1912121               | <b>Invoerbreedte:</b>                             | 230 mm                                    |
| <b>EAN</b>                              | 4026631056779         | <b>Opvangvolume/-capaciteit:</b>                  | 25 l                                      |
| <b>Vernietigingswijze:</b>              | snippers              | <b>Opvangcapaciteit per versnippering (80 g):</b> | 319                                       |
| <b>Snijgrootte:</b>                     | 1,9 x 15 mm           | <b>Geluidsniveau (leegloop):</b>                  | ca. 55 - 58 dB(A)                         |
| <b>Veiligheidsniveau (DIN 66399):</b>   | E-4   F-2   P-5   T-5 | <b>Breedte x Diepte x Hoogte:</b>                 | 365 x 280 x 542 mm                        |
| <b>Snijcapaciteit in vellen 80g/m²:</b> | 6 - 7                 | <b>Gewicht:</b>                                   | 11 kg                                     |
| <b>Opgenomen vermogen / motor:</b>      | 360 W                 | <b>Snijgoed:</b>                                  | Papier, Nietjes en paperclips, Creditcard |
| <b>Spanning / Frequentie:</b>           | 220-240 V / 50 Hz     |                                                   |                                           |

## Productinformatie

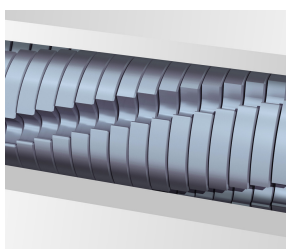

Gehard stalen snijwalsen met levenslange garantie zijn ongevoelig voor paperclips en nietjes en garanderen duurzaamheid.




Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in de stand-by-modus door het intelligente aansturingsconcept EcoSmart.



De volle opvangbak wordt aangegeven via het display en het apparaat schakelt automatisch uit.

# HSM®

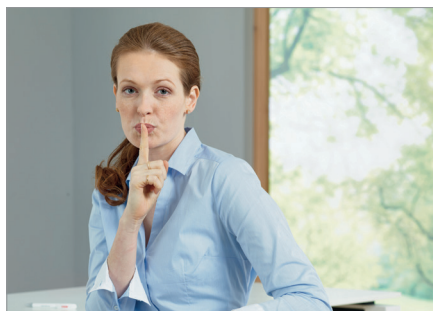

### Geruisarme werking

Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werplek.



### Blauwe Engel

De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid, het geringe stroomverbruik en het gebruik van milieu sparende materiaal onderscheiden met de Blauwe Engel.



### Anti-papierophoping functie

Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping en behoudt de hoge doorvoercapaciteit.



### Hoge gebruiksveiligheid

Een lichte druk op het veiligheidselement voorkomt onbedoelde invoer en stopt direct de papiertoevoer.



### Start-/stop automatisme

Bediening is zeer eenvoudig: bij papiertoevoer start het apparaat automatisch en stopt vanzelf na het vernietigen.

