

CAR RADIO WITH FM TUNER,
USB/SD AND AUX-INPUT



RMD 015



No CD-deck

- Max power 4x 55 Watt
- Plays USB and micro SD (up to 32GB)
- MP3 playback
- Aux-in 3,5mm stereo jack
- 18FM presets
- ISO connector by cable loom
- Only 35mm mounting depth




Sans mécanisme CD

- Puissance maximale 4x 55W
- Lecture clé USB et carte micro SD (jusqu'à 32GB)
- MP3
- Entrée auxiliaire 3.5mm jack stéréo
- Preselection 18FM
- Connecteur ISO via un faisceau de câbles
- Seulement 35 mm de profondeur de montage



SD and USB reader
(SD card and USB **not** incl.)

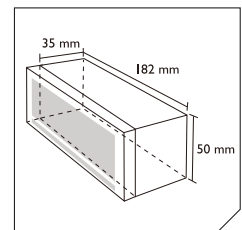

Depth: 35mm



Extremely shallow

Only **35mm** mounting depth, with ISO connectors by cable loom

Très compact

Seulement **35 mm** de profondeur de montage, avec connecteur ISO via un faisceau de câbles



RMD 015



Kein CD-Deck

- Maximale Leistung 4x 55 Watt
- Wiedergabe von USB und Micro-SD (bis zu 32 GB)
- MP3-Wiedergabe
- 3,5-mm-Stereo-Klinke mit Aux-Eingang
- 18FM-Voreinstellungen
- Eingebauter ISO-Anschluss
- Nur 35mm Einbautiefe



Geen CD-dek

- Maximaal vermogen 4x 55 Watt
- Speelt USB en micro SD af (tot 32GB)
- MP3-weergave
- Aux-in 3,5mm stereo-aansluiting
- 18FM-voorinstellingen
- Verzonken ingebouwde ISO-connector
- Slechts 35mm inbouwdiepte



**Äußerst
flach**


Nur **35mm** Einbautiefe,
mit Aussparung
ISO-Stecker

**Extrem
ondiep**

Slechts **35mm**
inbouwdiepte, met
verzonken ISO-connectoren



SD and USB reader
(SD card and USB **not** incl.)

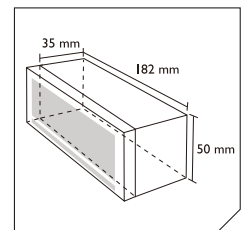

Depth: 35mm