


ISO 1580

entspricht DIN 85

Flachkopfschrauben mit Schlitz

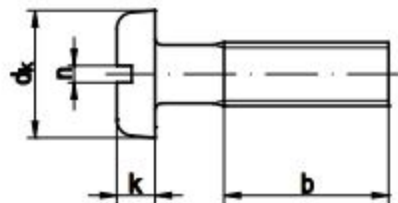

Maße	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
d_k	4	5	6	8	10	12	16
k	1,3	1,5	1,8	2,4	3	3,6	4,8
n	0,5	0,6	0,8	1,2	1,1	1,6	2
b	25	25	25	38	38	38	38