


Skizze / Bild

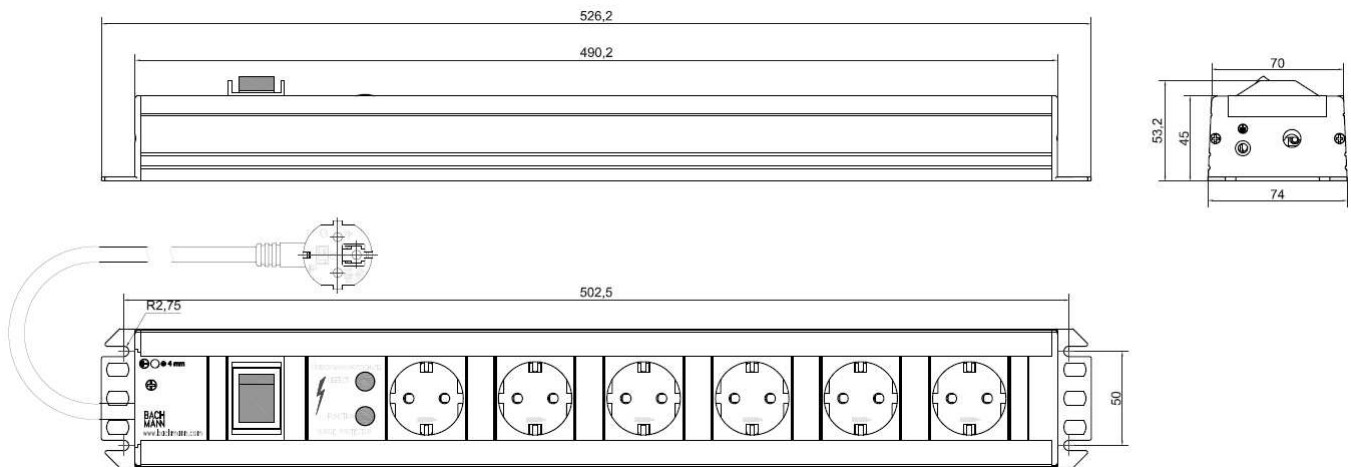

Handwerkerleiste 6-fach Schutzkontakt mit Überspannungsschutz und Schalter	Craftsman socket outlet 6-way German type outlet with OVP and switch
Steckdosen: 6x Schutzkontakt 16A, AC 250V, 3600W - Mit Überspannungsschutz 6,5kA	Sockets: 6x German type socket outlet 16A, AC 250V, 3600W - With overvoltage protection 6,5kA
Anschluss: 2,0m H05VV-F3G1,5mm², schwarz - Schutzkontaktstecker mit doppeltem Erdungssystem	Connection: 2,0m H05VV-F3G1,5mm², black - German type plug with double earthing
Profil: PVC RAL 7035, Glühdrahtfest bis 850°C	Profile: PVC, RAL 7035, glow wire resistant up to 850°C
Kunststoff: PA 6 GF 30, schwarz	Plastic material: PA 6 GF 30, black
Endkappen: - Geschraubt - Mit Euroklemme - Wiederanschießbar über öffnbare Abdeckung - Ausgang für separaten Erdleiter	End caps: - Screwed - With euro terminal - Rewireable via openable clap - Output for additional, external earth conductor
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm: Siehe Zeichnung	Measurements (length x width x height) See drawing
Lieferform: Im Polybeutel verpackt mit Header	Packing: In poly bag with header
Lieferumfang: 1x Handwerkerleiste 1x Anleitung	Extent of delivery: 1x CSO 1x Instruction manual