

NM-D750DSILVER

NEOMOUNTS FLACHBILD TISCHHALTERUNG

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	10 inch
Max. Bildschirmgröße*	32 inch
Min. Gewicht	1 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	9 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	2
VESA-Minimum	75x75 mm
VESA-Maximum	100x100 mm
Tischmontage	Durchführung Klemme
Abstand zur Wand	12,6-65,1 cm

FUNKTIONALITÄT

Typ	Voll beweglich Neigen Rotieren Schwenken
Höhenverstellung	17-50,5 cm
Weiteneinstellung	110 cm
Tiefeneinstellung	0-61,5 cm
Neigung (Grad)	+90°, -90°
Schwenkbereich (Grad)	+90°, -90°
Rotation (Grad)	+180°, -180°
Anpassungstyp	Gasfeder


INFORMATIONEN

Farbe	Silber
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371445638

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.



Neomounts

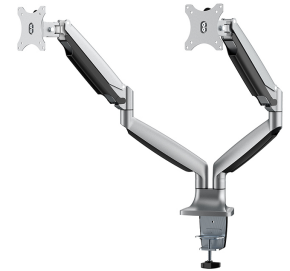

Neomounts

Neomounts NM-D750DSILVER ist eine Tischhalterung für zwei Flachbildschirme bis 32" (82 cm).

Die Neomounts Tischhalterung, das Modell NM-D750DSILVER, ist ein Neig-, Schwenk- und Drehbare Tischhalterung für zwei Flachbildschirme bis 32" (82 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Tischklemme oder Tischplattenbohrung. Neomounts einzigartige neig- (180°), dreh- (180°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht die Anpassung an jedem Betrachtungswinkel. Die Schreibtischhalterung ist einfach durch Gasfeder höhenverstellbar (17 bis 51 Zentimeter). Die Halterung ist einfach in der Tiefe auf Abstand zu verstellen, von 0 bis 61 Zentimetern. Innovatives Kabelmanagement verdeckt und führt Kabel über den Support zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Neomounts NM-D750DSILVER verfügt über drei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 32" (82 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 9 kg. Die Schreibtisch-Halterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 oder 100x100mm. Verschiedene Lochmuster können unter Verwendung Neomounts VESA Adapterplatten abgedeckt werden. Durch die Verwendung eines ergonomischen flachen Schirmeinfassung verhindern Sie, Nacken- und Rückenbeschwerden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

NM-D750DSILVER

NEOMOUNTS FLACHBILD TISCHHALTERUNG

