


Quick Setup Guide

ChargeAir Car

TERRATEC 

 **Merci d'avoir choisi un produit TERRATEC!**

Le TERRATEC ChargeAIR Car est un chargeur pour charger les Smartphones compatibles sans fil en voiture ou en camion. Le ChargeAIR Car est fixé à la grille de ventilation à l'aide d'une borne et a une capacité de chargement jusqu'à 10 watts. Veuillez lire attentivement et consciencieusement ce mode d'emploi ainsi que les consignes générales de sécurité avant l'utilisation.

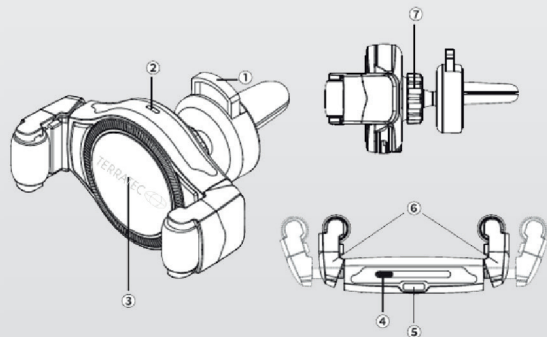

1. Bouton de serrage
2. Voyant
3. Centre de recharge sans fil
4. Bouton de réglage du bras
5. Port de chargement micro USB
6. Ajuster le bras
7. Attache

Mise en service:

- Appuyer sur le bouton (1) du raccordement de bornes pour fixer la borne à la grille de ventilation.
- Utiliser le régleur coulissant (4) pour ajuster le support à la largeur correspondante de votre Smartphone et le fixer au support.
- Connecter le câble de recharge USB au Micro USB avec ChargeAIR Car ainsi qu'à l'adaptateur de chargement rapide inclus dans la livraison.
- Le processus de chargement démarre automatiquement.
- En libérant la molette de blocage (7) on peut ajuster l'inclinaison désirée. Veiller à resserrer la molette de blocage après avoir effectué les ajustements.

Le courant de charge de la source d'alimentation va jusqu'à au moins 9 V / 1,67 A pour exploiter la pleine puissance du ChargeAIR Car de 10 watts.

État de la LED

1. En connectant la LED à une source d'alimentation, elle s'allume une fois en bleu et en rouge.
2. En mode veille, la LED est éteinte.
3. Au cours du processus de charge, la LED clignote en rouge.

Données techniques:

ChargeAir Car:

Entrée:	5 V / 2 A (max) 9 V / 1,67 A (max)
Sortie:	10 Watt max.
Distance de charge:	jusqu'à 10 mm
Efficacité de charge:	≤ 84%
Fréquence de chargement:	110 – 205 kHz
Dimensions:	104 x 101 x 51 mm
Poids:	103 gr.

Adaptateur de chargement rapide: 12 – 24 V, Output: 9 V / 1,7 A max.

Volume de livraison: ChargeAir Car, adaptateur de chargement rapide pour voitures, câble de recharge USB à Micro USB, manuel

Utilisation conforme


Ce chargeur n'est conçu que pour l'alimentation inductive en courant de Smartphones compatibles. Toute autre utilisation ou toute utilisation abusive est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages et des blessures. Toute réclamation concernant des dommages résultant d'une utilisation non conforme est exclue.

Consignes de sécurité:

- Ne pas stocker le chargeur près de cartes à puce magnétiques telles que p.ex. des cartes de crédit pour éviter des dommages.
- Ne pas placer des objets métalliques ou des étuis métalliques pour smartphones sur l'appareil.
- Éviter les chutes et des chocs violents.
- Ne pas utiliser le chargeur dans des environnements d'une température de plus de 35° C ou d'une humidité de 95%.
- En aucun cas n'exposer le chargeur à l'eau ou à une humidité extrême.
- Maintenir impérativement à une distance de sécurité minimale de 30 cm de dispositifs médicaux tels que des stimulateurs cardiaques, des implants cochléaires etc. pour éviter des interférences potentielles des dispositifs.


Quick Setup Guide

ChargeAir Car

TERRATEC 

 **Bedankt voor de aanschaf van dit TERRATEC product!**

De TERRATEC ChargeAIR Car is een lader die compatibele smartphones draadloos kan opladen in voertuigen zoals personenauto's en vrachtauto's. De ChargeAir Car wordt via een klem bevestigd aan het ventilatierooster en kan met een vermogen van maximaal 10 Watt opladen. Lees alstublieft deze gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften aandachtig voordat u het product in gebruik gaat nemen.

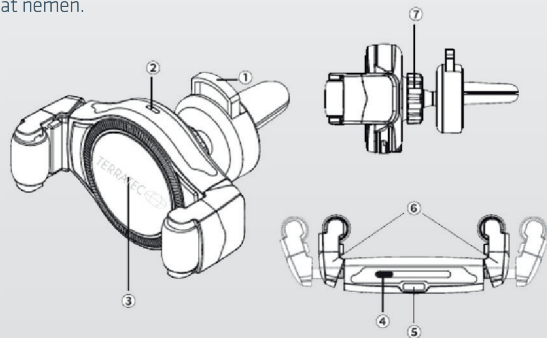

1. Ventilatioerooster klem
2. Status LED
3. Draadloos opladen gebied
4. Regelaar voor het instellen van de houder
5. Micro-USB oplaadpoort
6. Ondersteuning
7. Bevestigingsschroef

In gebruikname:

- Druk op de knop (1) van de klem om deze op de ventilatioerooster te kunnen bevestigen.
- Gebruik de regelaar (4), om de houder in de gewenste breedte van uw smartphone in te stellen en bevestig dan de smartphone in de houder.
- Verbind de meegeleverde USB naar micro-USB kabel met de ChargeAIR Car enerzijds en met de meegeleverde auto snellader anderzijds.
- Het draadloos opladen zal automatisch starten.
- Door het deels losschroeven van de bevestigingsschroef (7) kan de gewenste kijkhoek worden ingesteld. Denk er wel aan de bevestigingsschroef na het instellen weer vast te draaien.

De aangesloten stroombron moet minimaal 9 V / 1,67 A kunnen leveren om het volledige vermogen van de ChargeAIR Car van 10 Watt te kunnen gebruiken.

Status LED

1. Na het aansluiten van de houder op een geschikt stroompunt zal de status LED eenmalig blauw en rood oplichten.
2. In Stand-by is de status LED uitgeschakeld
3. Tijdens het laden knippert de status LED rood.

Technische gegevens:

ChargeAir Car:

Ingang:	5 V / 2 A (max) 9 V / 1,67 A (max)
Uitgang:	10 Watt max.
Max. afstand voor opladen:	max. 10 mm
Efficiëntie:	≤ 84%
Frequentie:	110 – 205 kHz
Afmetingen:	104 x 101 x 51 mm
Gewicht:	103 gr.
Meegeleverde snellader:	Geschikt voor 12 – 24 V, Uitgang: 9 V / 1,7 A max.

Verpakkingsinhoud: ChargeAir Car, auto snellader, USB naar Micro-USB oplaadkabel, gebruiksaanwijzing

Beoogd gebruik

Deze oplader is uitsluitend bedoeld voor het draadloos opladen van geschikte smartphones (inductieve Qi technologie). Elk ander of verder gebruik van het apparaat wordt beschouwd als ongepast en kan leiden tot schade en persoonlijk letsel. Schadeclaims van welke aard dan ook vanwege schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik, zijn uitgesloten.

Veiligheidsvoorschriften:

- Bewaar de oplader niet in de buurt van magnetische Chip kaarten zoals pinpassen, credit cards, OV chipkaarten etc. om beschadigingen aan de kaarten te voorkomen.
- Plaats geen metalen voorwerpen of metalen smartphone hoesjes in of op het apparaat.
- Laat het apparaat niet onnodig vallen.
- Gebruik de oplader niet in omgevingen met een temperatuur van meer dan 35 graden Celsius of meer dan 95% luchtvochtigheid
- Gebruik het apparaat niet in extreem koude, warme, vochtige of stoffige ruimtes. Leg het apparaat niet in de directe zon. Bescherm het apparaat tegen water en vuur.
- Houd minimaal 30 cm afstand tot medische apparatuur zoals pacemakers, gehoorimplantaten etc. om potentieel falen van deze medische apparatuur door magnetische effecten te voorkomen.

Nur in Deutschland / Only in Germany / Seulement en Allemagne

Kunden Hotline: 0800 / 85 87 66 24
RMA-Technik Hotline: 0800 / 85 87 66 762

International

Kunden Hotline / customer hotline / conseil-client
+49 (0) 2404 / 918-100

RMA-Technik Hotline / service hotline / Service
Après-Vente téléphonique
+49 (0) 2404 / 918-120

FAX +49 (0) 2404 / 918-120

Kontakt

August-Schmidt-Str.7 | D-52477 Alsdorf / Germany
E-Mail: info@ultron.de | Internet: www.ultron.de

Vorstand: Achim Heyne
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dipl.-Kaufmann Andreas Printz
Sitz der Aktiengesellschaft: Alsdorf
Registergericht: Amtsgericht Aachen
Registernummer: HRB 8697
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE217697553

