

## NAVODILA ZA UPORABO



# Kvarčni budilnik TFA Dostmann 60.1029.02

Kat. št. 2001998



## Uvod

### Spoštovani

zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka. Izdelek je v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi zahtevami.



Da bi ohranili ta status in zagotovili varno delovanje, upoštevajte ta navodila za uporabo! Ta priročnik pripada temu izdelku. Vsebuje pomembne informacije o pravilni uporabi in ravnanju. Upoštevajte pravila za pravilno uporabo in ravnanje, zlasti če izdelek predajate tretjim osebam.

Ta priročnik shranite za poznejšo uporabo!

Vsa imena podjetij in izdelkov so blagovne znamke njihovih lastnikov.  
Vse pravice pridržane.

Če imate kakršna koli tehnična vprašanja, nas kontaktirajte na naslednji naslov/telefonsko številko:

Posamezni kupci:



[info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)



080 50 55\*




(01) 7811 250

Poslovne stranke:



[b2b@conrad.si](mailto:b2b@conrad.si)

## 1 Opis budilke.

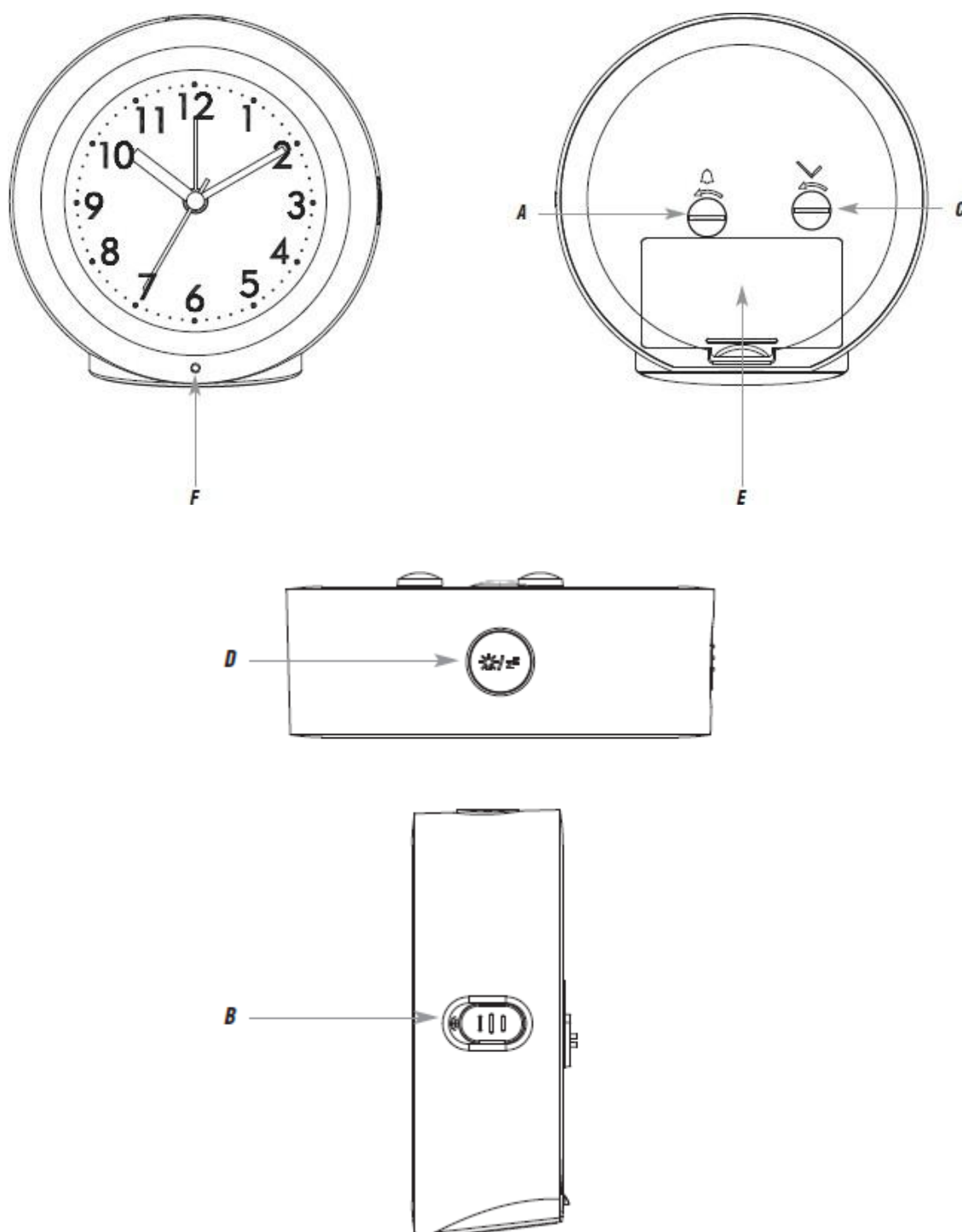

Hvala, ker ste izbrali budilko TFA.

## 1. Pred uporabo tega izdelka

- Prosimo, da pazljivo preberete navodila za uporabo. Te informacije vam bodo pomagale, da se seznanite z novo napravo, njenimi funkcijami in deli ter se naučite pomembnih podrobnosti o njeni prvi uporabi in delovanju. Pomagale vam bodo tudi pri upravljanju naprave in pridobivanju nasvetov v primeru okvare.
- Sledenje navodilom v priročniku bo preprečilo poškodbe naprave in izgubo zakonskih pravic zaradi napak, ki so posledica nepravilne uporabe.
- - Ta izdelek je namenjen izključno za zgoraj opisano uporabo. Uporabljati ga je treba samo na zgoraj opisani način.
- - Neodobrena popravila, spremembe ali predelave izdelka so prepovedane.
- Za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil, ne prevzemamo nobene odgovornosti. Prav tako ne prevzemamo nobene odgovornosti za napačne odčitke ali posledice le-teh.
- Posebno pozornost posvetite varnostnim navodilom!
- Ta navodila za uporabo shranite za poznejšo uporabo.

## 2. Za vašo varnost

- Izdelek se sme uporabljati le v skladu z navodili v tem priročniku.
- - Neodobreno popraviljanje, predelava ali sprememba naprave ni dovoljena.



### **Previdnost! Nevarnost poškodb:**

- Napravo in baterije hranite izven dosega otrok.
- Baterije vsebujejo škodljive kisline in so lahko nevarne, če jih pogoltnete.

Zaužitje baterije lahko povzroči hude notranje opekline in smrt v dveh urah. Če sumite, da je bila baterija zaužita ali kako drugače pogoltnjena, takoj poiščite zdravniško pomoč.

- Baterije morajo biti v ožem območju, kratki stiki, razstaviti ali polnjenje. Nevarnost eksplozije!

- Baterije z nizko napetostjo je treba čim prej zamenjati, da se prepreči poškodba zaradi iztekanja. Nikoli ne uporabljajte kombinacije starih in novih baterij ali baterij različnih tipov.
- Pri ravnanju z iztekanimi baterijami nosite zaščitne rokavice, odporne proti kemikalijam, in varnostna očala.

**Pomembne informacije o varnosti izdelka!**

- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam ali udarcem.
- Napravo zaščitite pred vlago.

**3. Komponente budilke**

A: Gumb za alarm

B: Stikalo ALARM ON/OFF

C: Nastavitev časa

D: Gumb LIGHT/SNOOZE E:

Prostor za baterije

F: Svetlobni senzor

**4. Začetek**

- Odprite predal za baterije na zadnji strani naprave in vstavite dve novi 1,5 V AA bateriji, pri čemer pazite na pravilno polariteto.

- Ponovno zaprite predal za baterije. LUMIO PLUS – Radijsko nadzorovana budilka

**4.1 Nastavitev ure**

- Zavrtite desni gumb (glejte simbol) in nastavite trenutni čas (v smeri puščice).

**4.2 Nastavitev časa budilke**

- Zavrtite levi gumb (glej simbol) in nastavite želeni čas alarma (v smeri puščice).
- Premaknite stikalo ALARM ON/OFF v desno (ON).
- Alarm je sedaj aktiviran.
- Ko alarm začne zvoniti, lahko aktivirate funkcijo odložitve z pritiskom na gumb LIGHT/SNOOZE. Alarm bo prekinjen za 5 minut.
- Da deaktivirate funkcijo odložitve in alarm, premaknite stikalo ALARM v levo (OFF).

## 5. Osvetlitev

- Pritisnite gumb LIGHT/SNOOZE, da za kratek čas aktivirate osvetlitev ozadja.
- Temačna osvetlitev se samodejno vklopi, takoj ko senzor svetlobe zazna temo.

## 6. Skrb in vzdrževanje

- Očistite ga z mehko, vlažno krpo. Ne uporabljajte topil ali čistilnih sredstev.
- Če izdelka dalj časa ne uporabljate, odstranite baterije.
- Napravo shranite na suhem mestu.

### 6.1 Zamenjava baterij

- Ko zvok alarma postane šibkejši, zamenjajte baterije.

## 7. Odpravljanje težav

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Ura ne deluje        | → Preverite, ali je polariteta baterije pravilna. |
|                      | → Zamenjava baterij                               |
| Neppravilna vrednost | → Zamenjajte baterijo                             |

Če naprava po izvedbi teh korakov še vedno ne deluje, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste jo kupili.

## 11. Kako odstraniti napravo

Stare naprave niso brez vrednosti. Z okolju prijaznim odstranjevanjem je mogoče pridobiti dragocene surovine. O možnostih okolju prijaznega in ustreznega odstranjevanja naprav se pozanimajte pri mestni ali lokalni oblasti.



Ta naprava je označena v skladu z Direktivo 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE). Ob koncu življenjske dobe izdelka ga ne smete odvreči med običajne gospodinjske odpadke, ampak ga morate vrniti na zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. To je označeno s simbolom na izdelku,

navodila za uporabo ali embalaža. Materiali so reciklirani v skladu z njihovo oznako. Ponovna uporaba, recikliranje ali druge oblike recikliranja starih naprav pomembno prispevajo k varstvu našega okolja.

Praznih baterij in akumulatorjev nikoli ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Kot potrošnik ste po zakonu dolžni, da jih odnesete k prodajalcu ali na ustrezno zbirno mesto

odvisno od nacionalnih ali lokalnih predpisov, da se zaščiti okolje. Simboli za težke kovine, ki jih vsebujejo, so:

Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec

## 12. Specifikacija

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Poraba energije:  | 2 x 1,5 V AA baterije (niso priložene) |
| Dimenzije ohišja: | 105 x 41 x 105 mm                      |
| Teža              | 132 g (samo instrument) TFA            |