



V2

A - SICHERHEITSAUWEISUNGEN

A1 - VORSICHTSMASSNAHMEN

- Lassen Sie Kinder nicht am Gerät hantieren.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Installieren keine Stromkabel oder verdeckten Leitungen beschädigen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Produkt ordnungsgemäß geschützt ist, wenn es der Witterung ausgesetzt wird.

A2 - INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG

- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Scheuermitteln oder ätzenden Substanzen.
- Verwenden Sie ein gewöhnliches, weiches und leicht feuchtes Tuch.
- Besprühen Sie das Gerät nicht mit einem Spray. Dies könnte zu Beschädigungen im Innern des Geräts führen.
- Schalten Sie vor einer Reinigung stets die Stromversorgung ab (Sicherung herausnehmen oder Hauptschalter ausschalten).

A3 - RECYCLING



Dieses Logo bedeutet, dass Altgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie enthalten möglicherweise gefährliche Materialien, die der Gesundheit und der Umwelt schaden können. Geben Sie Altgeräte bei der Verkaufsstelle oder über die getrennte Abfuhr Ihrer Gemeinde zurück.

EINLEITUNG

Bei Anschluss an eine Türsprechanlage ermöglicht dieser elektrische Türöffner das Öffnen eines Zugangs über den Monitor oder den Hörer Ihrer Gegensprechanlage. Dadurch können Sie Türen und Tore jederzeit öffnen, um Ihre Besucher hereinzulassen.

B - PRODUKTBE SCHREIBUNG

B1 - BESTANDTEILE DES PRODUKTS




1 x 1 Elektrischer Türöffner

C - MONTAGE


C1 - VORAUSSETZUNGEN

Überprüfen Sie zuerst die Einbaumaße des elektrischen Türöffners und passen Sie Ihre Anlage gegebenenfalls entsprechend an.

- Verändern Sie die Türeinfassung so, dass der elektrische Türöffner problemlos hineingesteckt werden kann.

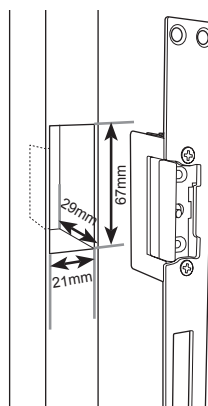


- Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen Tür und elektrischem Türöffner 3 bis 5 mm beträgt.

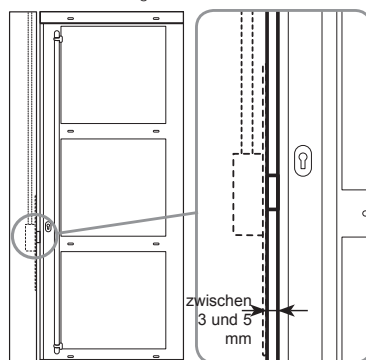


Achtung:

 bei geschlossener Tür muss der Zapfen der Schließblechöffnung vom Riege der Tür eingedrückt werden.




C2 - ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

- Der elektrische Türöffner arbeitet mit einer Spannung von 12V 400mA Gleich- oder Wechselstrom.
- Für die Stromversorgung des elektrischen Türöffners empfiehlt sich die Verwendung eines Kabels mit 0,75mm².
- Die Anschlussschnur muss in den Türrahmen eingelassen werden.

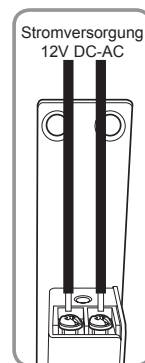

C3 - MONTAGE

- Bringen Sie den elektrischen Türöffner mit 4 Senkkopfschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Türeinfassung anbringen.

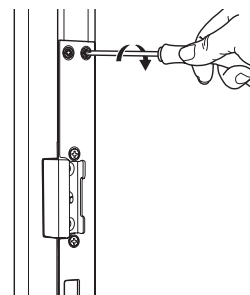

C4 - EINBAU MIT TÜROFFNER AUF DER LINKEN SEITE

Die Darstellungen der vorliegenden Einbauanleitung betreffen die Anbringung des Türöffners an der rechten Seite der Tür.


- Der elektrische Türöffner ist für die Montage an rechts- und linksdrehenden Türen gleichermaßen geeignet.
- Drehen Sie die beiden Schrauben an der Fassade aus, um den Stulp des Türöffners auszubauen und zu wenden.



C5 - ANPASSUNG DER BACKE

Lockern Sie die beiden Schrauben am Türöffner, um den Vorsprung der Backe des Türöffners einzustellen und das Spiel der geschlossenen Tür zu reduzieren oder zu steigern.

Drehen Sie die beiden Schrauben am Türöffner wieder ein, sobald das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

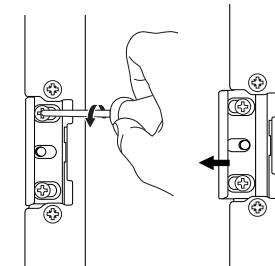

D - VERWENDUNG

- Ein an den elektrischen Türöffner gesendeter Impuls von 12 V öffnet den entsprechend ausgestatteten Zugang. Der elektrische Türöffner besitzt ein mechanisches Gedächtnis: er bleibt geöffnet, solange die Tür nicht geöffnet und wieder geschlossen wurde, damit Ihr Besucher genügend Zeit zum Betreten des Hauses hat.

E - TECHNISCHE UND GESETZLICHE INFORMATIONEN

E1 - TECHNISCHE MERKMALE

- Netzspannung 12V 400mA
- Einbautyp: Einfaulzung
- Temperaturbereich für die Verwendung: -20°C bis +40°C.
- Abmessungen Einfaulzung: 67x21x29 mm
- Nur für den Innenbereich

E2 - GARANTIE

Für dieses Gerät gilt ab Kaufdatum eine 3-jährige Garantie auf Teile und Reparatur. Es zwingend notwendig, dass Sie während der gesamten Garantiedauer einen Kaufnachweis aufbewahren. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Stöße oder Unfälle verursacht wurden. Die Elemente dieses Geräts dürfen nicht von Personen geöffnet oder repariert werden, die nicht der Firma AVIDSEN angehören. Davon ausgenommen sind das Einlegen und Ersetzen der Batterien oder Akkus. Verbrauchselemente wie Batterien fallen nicht unter die Garantie. Jeglicher Eingriff am Gerät führt zum Erlöschen der Garantie.

E3 - HILFE UND SUPPORT

- Trotz aller Sorgfalt, die wir bei der Konzeption unserer Produkte und der Verfassung dieser Bedienungsanleitung aufgewendet haben, kann es sein, dass Sie während der Installation Ihres Geräts auf Schwierigkeiten oder Fragen stoßen. In diesem Fall raten wir Ihnen dringend, unsere Spezialisten zu kontaktieren, die Sie gerne beraten.
- Sollten bei der Installation oder der Verwendung in den Tagen danach Funktionsstörungen auftreten, ist es zwingend erforderlich, dass Sie uns kontaktieren, während Sie das Gerät vor sich haben. So können unsere Techniker die Ursache des Problems diagnostizieren, denn dieses ist wahrscheinlich auf eine falsche Einstellung oder eine nicht ordnungsgemäße Installation zurückzuführen. Sollte das Problem vom Gerät verursacht werden, erhalten Sie vom Techniker eine Bearbeitungsnummer für eine Rückgabe im Geschäft. Ohne diese Nummer ist das Geschäft dazu berechtigt, den Umtausch Ihres Geräts abzulehnen.

Sie erreichen unsere Kundendienst-Techniker unter:

Helpline: +352 26302353

Von Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 17:00 Uhr.

E4 - GERÄTEUMTAUSCH - KUNDENDIENST

Trotz aller Sorgfalt, die wir bei der Konzeption und Herstellung Ihres Geräts aufgewendet haben, kann es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät für eine Reparatur in unserer Werkstatt an den Kundendienst zurückschicken. Sie können den Bearbeitungsstand auf unserer Website unter der folgenden Adresse abfragen: <http://sav.avidsen.com>



Sie finden die komplette Produktpalette von
www.avidsen.com

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - Frankreich