

4 008496 987559 >

D Moderne 14x 5mm Multi LED Taschenlampe mit stoßfestem Gehäuse bestehend aus Aluminium und Gummi. Mit praktischer Trageschleife. **GB** Modern 14x 5mm LED flashlight with Multi-LED technology. With a shock proof aluminium and rubber housing. Including lanyard for convenient handling. **F** Lampe de poche moderne à LED 14x 5mm avec technologie Multi LED. Avec boîtier en aluminium et en caoutchouc résistant aux chocs. Avec dragonne pour un maniement pratique. **FIN** Nykyaikainen Multi-LED-taskulamppu, jossa 14 LEDiä, 5 mm. Iskunkestävä kotelo alumiinia ja kumia. Sisältää kätevän hihnan. **I** Moderna torcia LED 14x 5mm con tecnologia Multi-LED. Dotata di una struttura resistente agli urti in alluminio e gomma. Comprensiva di un apposito cinturino da trasporto per un comodo utilizzo. **E** Moderna linterna LED de 14x 5 mm con tecnologia multi-LED. Con carcasa de aluminio y caucho a prueba de impactos. Incluye cordón para que el manejo resulte más cómodo. **BG** Модерно 14x 5mm светодиодно фенерче с мултисветодиодна технология. С устойчив на удар алуминиев и гумен корпус. Вкл. верижка за удобно носене. **HR** Moderna 14x 5mm LED svjetiljka s tehnologijom Multi-LED. Aluminijско i gumeno kućište otporno na udarce. Ima užicu za praktično rukovanje. **SRB MNE** Moderna 14x 5mm baterijska lampa sa Multi-LED tehnologijom. Sa kućištem od aluminijuma i gume otpornim na udarce. Uključujući kabl za ugodno rukovanje. **BIH** Moderna LED svjetiljka 14x 5mm s Multi-LED tehnologijom. S aluminijским i gumenim kućištem otpornim na udarce. Uključuje užicu za praktično rukovanje. **CZ** Moderní 14x 5mm LED svítilna s technologií Multi-LED. S nárazuvzdorným hliníkovým a gumovým pouzdem. Včetně šňůrky pro pohodlnou manipulaci. **EST** Kaasaegne 14x 5mm multi-LED-taskulamp. Põrutuskindel alumiiniumist ja kummist korpus. Mugavaks käsitlemiseks kaasa kaelaapel. **GR** Σύγχρονος φακός 14 LED 5mm και τεχνολογία Multi-LED. Με περίβλημα από αλουμίνιο και καουτσούκ ανθεκτικό στα κτυπήματα. Περιλαμβάνει λωρίδα για εύκολη χρήση. **H** Modern, 14x 5mm-es LED-es zseblámpa Multi-LED technológiával. Útésálló alumínium és gumi házazal. Nyakpánttal a kényelmes kezeléssért. **KZ** Multi-LED технологиялы 14x 5 миллиметрлік заманауи қолшам. Алюминий және резеңкеден жасалған корпусы соққыға төзімді. Ұстаға ыңғайлы ілмергі бар. **LV** Mūsdiens 14x 5mm LED lukturītis ar Multi-LED tehnoloģiju. Ar triecienīzturīgu alumīnija un gumijas korpusu. Ērtāka lietojuma labad lukturītīm ir siksnīpa. **LT** Modernus 14 x 5 mm LED prožektorius, kuriame pritaikyta Multi-LED technologija. Smūgiams atsparus iš aliuminio ir gumos pagamintas korpusas. Su dirželiu, kad būtų patogiau naudoti. **NL** Moderne 14x 5mm LED-zaklamp met multi-LED-technologie. Met shockbestendige aluminium en rubberen behuizing. Inclusief sleutelkoord voor gemakkelijk gebruik. **PL** Nowoczesna latarka z 14 diodami LED 5 mm i technologią Multi-LED. Z odporną na wstrząsy, aluminiowo-gumową obudowę. Wyposażona w ułatwiającą postępowanie się latarką smycz. **P** Moderna lanterna LED com 14 LEDs de 5 mm com tecnologia Multi-LED. Com um corpo de alumínio e borracha à prova de choques. Incluindo fita de transporte prática. **RO** Lanternă modernă cu 14 LED-uri de 5 mm, cu tehnologie multi-LED. Cu o carcasă din aluminiu și cauciuc rezistentă la șocuri. Include șnur textil pentru manipulare confortabilă. **RUS** Фонарь. Современный фонарик с 14 светодиодами 5 мм и технологией Multi-LED. В ударопрочном алюминиевом обрешенном корпусе. Со шнуром для удобства обращения. Дата изготовления: см. на продукте в формате ДДДГГГ, где ДДД – день в году, ГГ–год. **S** Modern ficklampa med 14 st LED-lampor på 5 mm och Multi-LED-teknologi. Med stötsäkert hölje av aluminium och gummi. Inklusive bärrem för praktisk hantering. **SK** Moderné pohodlné a nárazuvzdorné 5 mm LED klúčenské svetidlo s hliníkovým a gumovým puzdom. **SLO** Sodobna LED-svetilka velikosti 14x 5mm, s tehnologijo Multi-LED. Z ohišjem iz aluminija in gume, ki je odporno na udarce. S trakom za priročnojšo uporabo. **TR** Multi-LED teknolojisiine sahip modern 14x 5mm LED fener. Darbeye dayanıklı alüminyum ve kauçuk gövdeli. Konforlu taşıma için kordona sahiptir. Tüketiciler haklarına ait daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz www.varta-ag.com/tr-TR/. **UA** Сучасний світлодіодний ліхтар 14x 5 мм з технологією Multi-LED. З ударостійким алюмінієвим та гумовим корпусом. Включає ремінець для зручного переміщення. **AR** كشف LED أبيض 14 × 5 مم بتقنية اللمبات المتعددة Multi-LED. في مبيت مضاد للصدمات من الألومنيوم والمطاط. مزود بشرط حمل السهولة الاستخدام.


3 years guarantee • 3 Jahre Garantie • Garantie de 3 ans • Garanzia di 3 anni • Garantía de 3 años • Згодины гаранция • Jamstvo od 3 godine • Garancija 3 godine • Garanciju na 3 godine • Záruka 3 roky • 3-aastane garantii • εγγύηση 3 ετών • 3-év garancia • 3 жылдык кепілдік беріледі • 3 metų garantija • 3 gadu garantija • Garantietermijn van 3 jaar • 3 lata gwarancji • Garantia de 3 anos • Garanții de 3 ani • Гарантия 3 года • 3 års garanti • Záruka 3 rokov • 3 leta garancije • 3 yıl garantilidir • 3-річний гарантією • ضمان 3 سنوات

D Polarität (+/-) beachten. Batterien nicht aufladen, nicht öffnen, nicht ins Feuer werfen oder kurzschließen. **GB** Insert correctly. Do not charge. Do not disassemble. Do not dispose of in fire. Do not short circuit. **F** Pile alcaline. Respecter les polarités (+/-). Ne pas recharger. Ne pas ouvrir les piles. Ne pas jeter les piles au feu. Ne pas court-circuiter les piles. **I** Batteria alcalina. Rispettare la polarità (+/-). Non ricaricare. Non aprire. Non gettare nel fuoco. Non cortocircuitare. **E** Pila alcalina. Respetar la polaridad (+/-). No recargar. No abrir ni desmontar. No arrojar al fuego. No provocar cortocircuito. **BG** Алкални батерии. **HR SRB MNE BIH** Alkalne baterije. Pazite na polaritet (+/-). Ne punite. Ne otvarajte. Držite podalje od vatre. Ne izazivajte kratki spoj. **CZ** Alkalické baterie. Pozor na polaritu. Nenabíjet. Neotvírat. Nevzhazovat do ohně. Pozor na zkrat. **EST** Alkaalne patarel. Jälgida polaarust (+/-). Mitte laadida. Mitte avada. Mitte visata tulle. Ärge tekitage lühist. **GR** Αλκαλική μπαταρία. Τοποθετήστε τη σωστά. Μην φορτίσετε. Μην τις αποσυρρομολογείτε. Μην απορρίπτονται στη φωτιά. Μην βροαχυκικλώνετε. **H** Nagy teljesítményű alkáli elem. Ügyeljen a polaritásra (+/-). Nem újratölthető. Ne nyissa szét. Ne dobja tűzbe. Ne zárja rövidre. **KZ** Сілтілі гальваникалық элемент. Қарама-қарсылығын сақтаңыз (+/-). Қайта зарядтамаңыз. Ашпаңыз. Отқа тастамаңыз. Қарым-қатынасты мастастырмаңыз. **LV** Alkalīna baterijas. Ievietojiet ievērojot (+/-). Nelādēt. Neatvērt. Nemest ugunī. Nesavienot pa tiešo. **LT** Šarminiai elementai. Žiūrėkite poliariškumą. Nekrauti. Neardyti. Nemesti į ugnį. Nedaryti trumpo jungimo. **N** Alkalisk batteri. Set inn riktig (+/-). Må ikke lades opp. Må ikke åpnes. Må ikke kastes i åpen ild. Må ikke kortsluttes. **NL** Alkaline batterijen. Plaats de batterijen volgens de +/- tekens. Niet oplaadbaar. Niet openmaken. Niet in het vuur werpen. Geen kortsluiting veroorzaken. **PL** Bateria alkaliczna. Wkładać poprawnie. Nie ładować. Nie otwierać. Nie wrzucać do ognia. Nie doprowadzać do zwarcia. **P** Pilha Alcalina. Respeite a polaridade (+/-), não recarregar, não abrir, não deitar no fogo, não provocar curto circuito. **RO** Baterie alcaline. Atenție la polaritate (+/-). Nu reincarcați. Nu deschambati. Nu aruncați în foc. Nu scurtcircuitați. **RUS** При использовании батареек в фонаре. Батареи первичные. Элементы питания щелочные в комплекте. Соблюдать полярность (+/-). Не перезаряжать. Не вскрывать. Не бросать в огонь. Не замыкать контакты. **SK** Alkalické batérie. Pozor na polaritu (+/-). Nenabíjať. Neotvírať. Nehádzať do ohňa. Pozor na zkrat. **SLO** Alkalne baterije. Pazite na pravilno polariteto (+/-). Ne polniti. Ne razstavljati. Ne izpostavljajte ognju. Ne ustvari kratek stik. **TR** Alkalın pil. Uyarı. Pil kutuplarını doğru yerleştiriniz. Şarj etmeyiniz. Pillerin içini açmayınız. Ateşe atmayınız. Kısa devre yapmayınız. **UA** Лужний елемент живлення. Дотримуватись полярності. Не заряджати. Не розкривати. Не кидати у вогонь. Не замикати контакти. **AR** قارنا الكالين. أدخل البطارية بشكل صحيح (+/-). لا تقم بإعادة الشحن. لا تتخلص من البطارية بالنار. لا توصل من مدى قصير.

VARTA Consumer Batteries UK LTD, Suite 102 Earl Business Centre, Oldham, Greater Manchester, OL8 2PF. Производител и вносител: BAPTA Консумер Батериес ГмбХ & Ко.КраА, Алфред-Крун-шрасе 9, 73479 Елванген, Германия. Uvoznik: DARA d.o.o., Kneza Višeslava 4, 88240 Posušje. info@data.ba. Tel: +387 (0) 39 685 050. Uvoznik: DTM COMPANY DOO, Vladimira Popovića 6, 11070 Novi Beograd, Srbija. Изготовитель: сделано в Китае для "BAPTA Консьюмер Батериз ГмбХ & Ко.КраА", Германия, 73479, Эльванген, Алфред-Крун-Штр. 9, ithalatçı Firma: VARTA Pilleri Tic. Ltd. Şti, Dap Vadi Bumerang Ofis, No:3, Merkez Mh. Seçkin Sk. Kağıthane 34406, İstanbul. Tel: 0212 659 50 60. Представництво фірми «BAPTA Консьюмерз Батериз ГмбХ & Ко. КраА». Україна, Київ 04107, вул. Половецька 14а. المستورد والموزع الرسمي بتونس: سكاي التوزيع. 02 نهج الطاقة الشرقية 1 تونس 2035. منتج: قارنا كسيوم بطاري ج.م.ب.ه. و.كو، 9 الفرد كرايس إلفانجن، ألمانيا

Producer, Produttore, Proizvodač, Výrobce, Tootja, Gyártó, Өндүрүшү, Ražotājs, Gamintojas, Producent, Изготовитель, Výrobca, Proizvajalec, Üretici, Виробник, منتج: **VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany, www.varta-ag.com, info@varta-household.com**

Made in China • Fabriqué en RPC • Prodotto in RPC • Fabricado en China • Произведено в КНР • Proizvedeno u Kini • Vyrobeno v Číně • Παρόνεται στην Κίνα • Származási országa: RPC • KXP-da жасалған • Izgatavots Kīnā • Pagaminta Kinijoje • Gemaakt in China • Wyprodukowano w ChRL • Fabricado na China • Fabricat în RPC • Сделано в Китае • Vyrobené v Číně • Çin 'de imal edilmiştir • Вироблено в КНР • تم إنتاجها في الصين

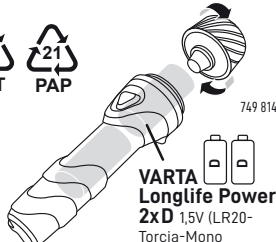

749 814