

Adapter - HC-D-TA-NPT-3/4-PLR-BK - 1411354


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



EVO-Kunststoffadapter mit Bajonettverschluss, für EVO-Gehäuseserie D, für NPT-Verschraubungen 3/4".



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 929257
GTIN	4046356929257
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	17,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	17,000 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Schutzart (IP)	IP66 (DIN IEC 60529)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Allgemein

Material	PA
Material Gehäuse	PA
Material Dichtung	NBR
	O-Ring
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Gewindeart Dichtungsseite	3/4 Zoll NPT
Farbe	schwarz

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
--------------------------------	----

Adapter - HC-D-TA-NPT-3/4-PLR-BK - 1411354


Technische Daten

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung

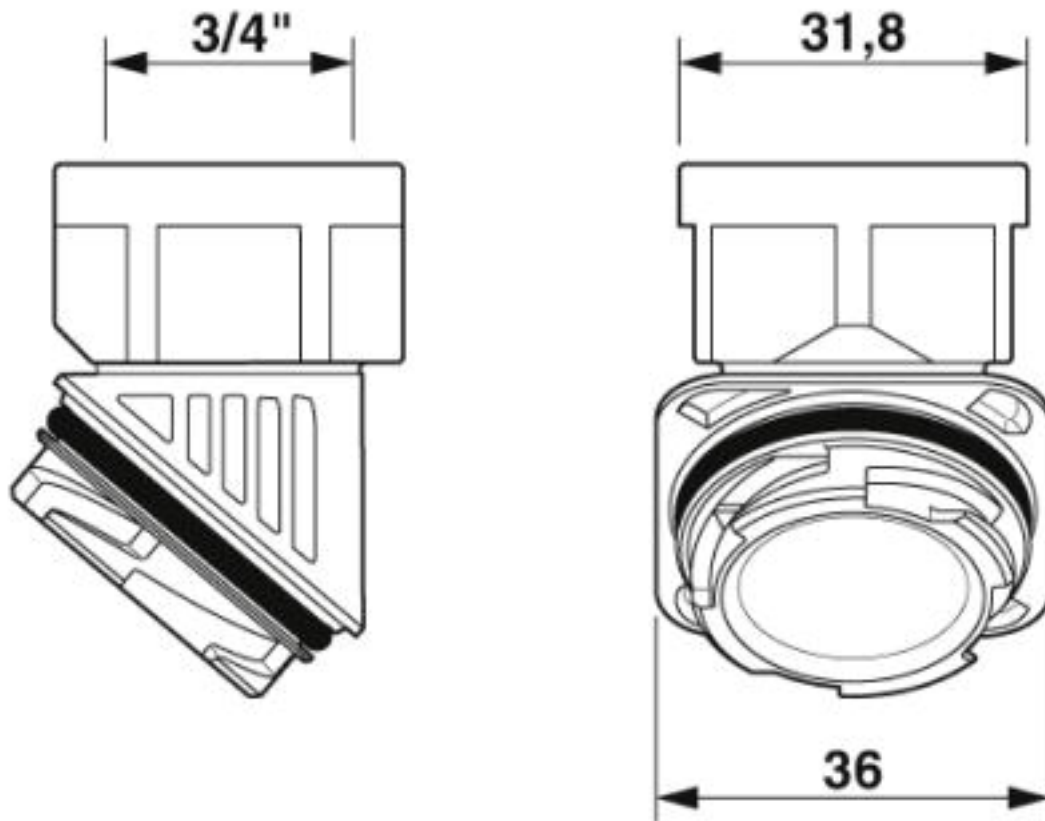

Maßbild

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440192
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440192

Adapter - HC-D-TA-NPT-3/4-PLR-BK - 1411354

Klassifikationen

ETIM

ETIM 4.0	EC000516
ETIM 5.0	EC000516
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 7.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	39121421
UNSPSC 19.0	39121421
UNSPSC 20.0	39121421
UNSPSC 21.0	39121421

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--------------------------

Zubehör

Zubehör

Vollverschraubung

Kabelverschraubung - G-INS-N3/4-M68L-PNES-BK - 1411158



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 13 mm ... 18 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: 3/4" NPT, Farbe: tiefschwarz RAL 9005

