

Adapterplatte - HC-B24/16-ADP-SS - 1034216

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Adapterplatte, Bauform: B24 auf B16

COMPLETE BW

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 540627
GTIN	4055626540627
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	111,300 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	111,300 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Länge	151 mm
Höhe	5 mm
Bohrlochdurchmesser	5,5 mm
Breite	53 mm
Bohrlochabstand horizontal	130 mm
Bohrlochabstand vertikal	32 mm

Allgemein

Hinweis	Für Wandausschnitte der Bauform B24
Material	Edelstahl 1.4301 / AISI 304
Bauform	B24
Montagehinweis	Drehmoment der Befestigungsschrauben 1 ... 2 Nm

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
------------	--


Adapterplatte - HC-B24/16-ADP-SS - 1034216

Technische Daten

Environmental Product Compliance

	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
--	--

Zeichnungen

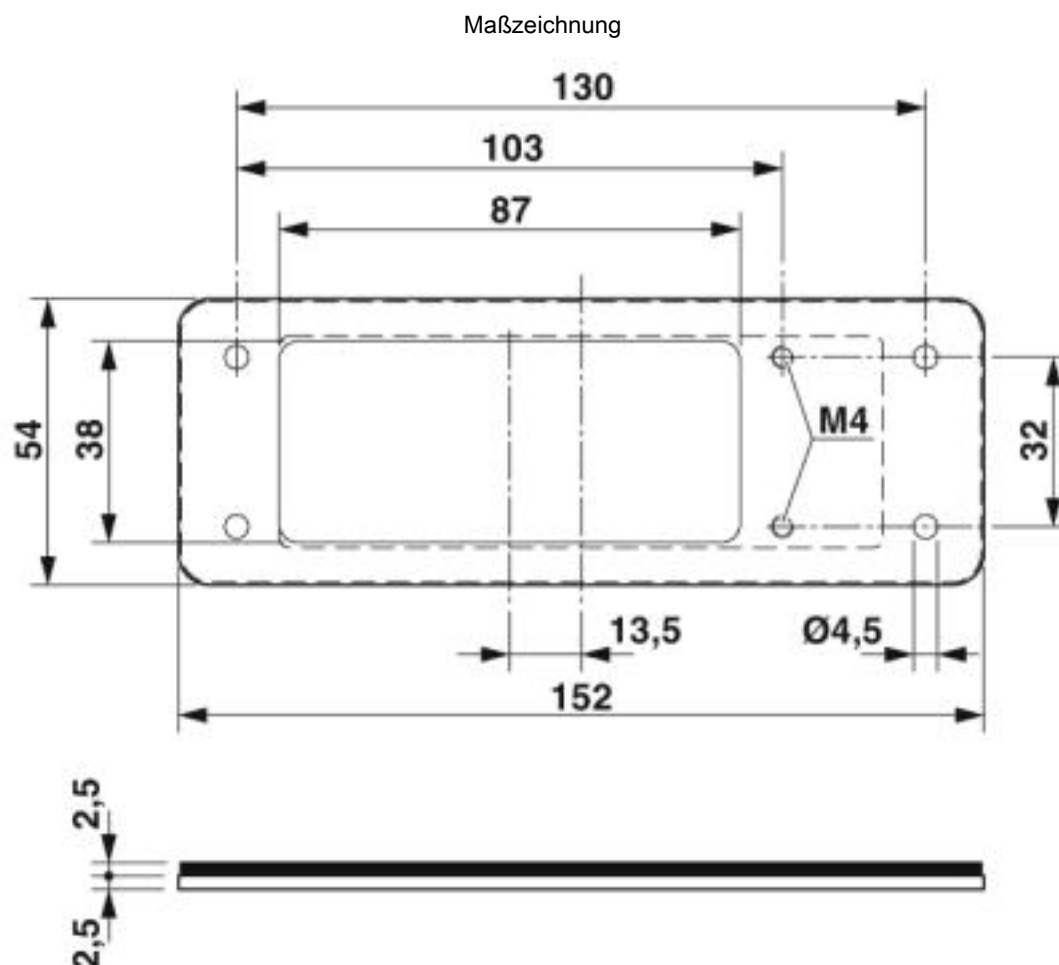

Maßzeichnung

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440201
eCl@ss 9.0	27440201

ETIM

ETIM 5.0	EC002309
----------	----------

Adapterplatte - HC-B24/16-ADP-SS - 1034216

Klassifikationen

ETIM

ETIM 6.0	EC002309
ETIM 7.0	EC002309

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>